



Einhell

PROFESSIONAL



Akku-Multifunktionswerkzeug

GP-HC 18/5020 Li T BL-Solo

Art.-Nr.: 3410970

Ident.-Nr.: 21014

EAN-Code: 4006825681093

Das Einhell Professional Akku-Multifunktionswerkzeug GP-HC 18/5020 Li T BL-Solo ist ein vielseitiges 2-in-1-Gerät für die kabellose Baum- und Heckspflege aus der Einhell Power X-Change Familie. Es verfügt über einen werkzeuglos wechselbaren und 8-fach neigbaren Heckenscheren-Aufsatz mit 50 cm Schnittlänge und Anti-Blockier-System sowie einen Kettensägen-Aufsatz mit OREGON Schwert und Kette, 18 cm Schnittlänge und automatischer Kettenschmierung. Angetrieben wird das Gerät von einem Einhell Brushless Motor für mehr Kraft und längere Laufzeit. Nach Online-Registrierung gelten 10 Jahre Garantie auf den Motor. Der Teleskopstiel ist werkzeuglos verstellbar. Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18 V Akku notwendig
- Bürstenloser Motor – mehr Power und längere Laufzeit
- Brushless – 10 Jahre Motor-Garantie nach Registrierung
- 2-in-1: Teleskop-Heckenschere und Hochentaster
- Aufsätze werkzeuglos wechselbar
- Stufenlos und werkzeuglos verstellbarer Teleskopstiel
- 8-fach neigbarer Heckenscheren-Aufsatz zum flexiblen Einsatz
- Anti-Blockier-System für optimale Sicherheit bei der Arbeit
- Hochentaster-Aufsatz mit Metallhaken zum Greifen von Ästen
- Automatische Kettenschmierung dank Ölbehälter mit Schauglas
- OREGON-Qualitätsschwert und -Kette
- Metallgetriebe für hohe Lebensdauer
- Stahlrahmen zum Schutz des Akkus vor Stößen
- Inkl. Tragegurt zum ergonomischen Arbeiten
- Inkl. Köcher zur Lagerung des Heckenscheren-Aufsatzes
- Inkl. Hochentaster-Schwertabdeckung zur sicheren Lagerung
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)

Technische Daten


- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| - Schnittgeschwindigkeit Kettensäge | 7 m/s |
| - Schnittlänge Heckenschere | 500 mm |
| - Zahnabstand | 25 mm |
| - Schnitte pro Minute | 3200 min ⁻¹ |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| - Produktgewicht | 5.93 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 8.5 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 1120 x 250 x 115 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 3 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 26.8 kg |
| - Maße Exportkarton | 1135 x 375 x 275 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 756 1536 1728 |



DIAMOND GRINDED KNIFE / LASERCUT KNIFE

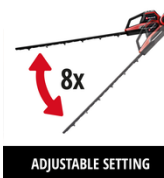

ADJUSTABLE SETTING



ANTI-BLOCKING SYSTEM FOR HEDGE TRIMMER BLADE



AUTOMATIC CHAIN LUBRICATION



Als Sonderzubehör erhältlich



PXC Akku-Wandhalterung
PXC-Akku-Zubehör
Art.-Nr.: 4514155
EAN-Code: 4006825658774
Einhell Accessory



Ersatzkette 20cm 1,1 33T 3/8
Kettensägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4500193
EAN-Code: 4006825664577
Einhell Accessory



Ersatzschwert BG-EC 620 T
Kettensägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4500117
EAN-Code: 4006825569100
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



PXC+ 18V 5-8Ah MULTI
Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory



PXC+ 18V 4,0Ah SEALED
Akku
Art.-Nr.: 4511627
EAN-Code: 4006825673227
Einhell Accessory



PXC+ 18V 4,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory



PXC+ 18V 3,0Ah SEALED
Akku
Art.-Nr.: 4511618
EAN-Code: 4006825672794
Einhell Accessory



PXC 18V 3,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



4,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change
Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



18V 4Ah PXC Plus Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511629
EAN-Code: 4006825673685
Einhell Accessory



18V 3Ah PXC Plus Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511631
EAN-Code: 4006825673692
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB
B1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 8A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512155
EAN-Code: 4006825670554
Einhell Accessory



18V Battery Charger 3,0A - PXC
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4514095
EAN-Code: 4006825655292
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



18V 4-6Ah & 6A Boostcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512143
EAN-Code: 4006825667653
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit B1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Laufzeit¹
(Min.)



Schneiden²
(Stück)

Ein Akku Für alle Fälle	Laufzeit ¹ (Min.)	Schneiden ² (Stück)
1.5 Ah	15	27
2.0 Ah	20	39
2.5 Ah	25	54
3.0 Ah	30	73
4.0 Ah	40	99
5.2 Ah	52	127
6.0 Ah	60	148
8.0 Ah	80	198

Für die beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 3.0 Ah verwenden

Testaufbau:

1) Heckenschere

2) Kantholz 70x70 mm - Entaster