

Einbaubuchse

- Vollmetall-Ausführung

Best.-Nr. BU 24 Ag

- Kontaktteile **versilbert**
- Lötanschluss bis 0,75 mm²
- Montagebohrung Ø 4,1 mm

Socket


- not insulated
- hole Ø 4.1 mm

Order No. BU 24 Ni

- contact parts **nickel-plated**

Order No. BU 24 Au

- as above
- contact parts **gold-plated**

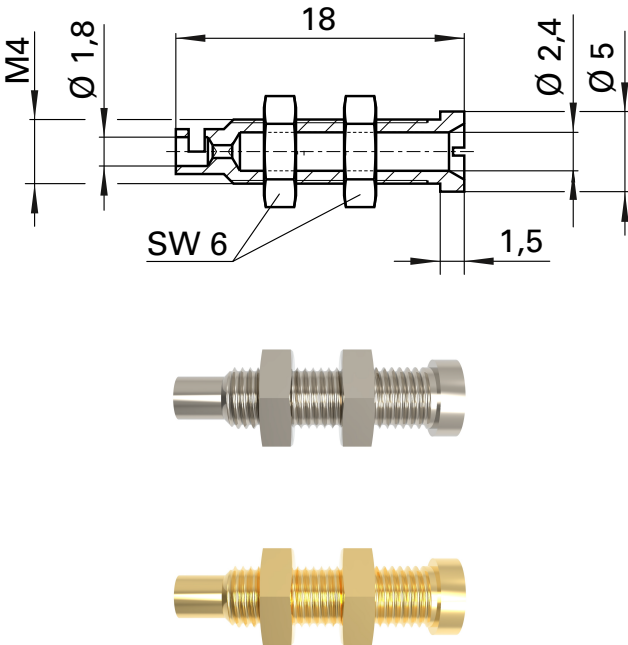

Allgemeine Angaben		General information	
Best.-Nr. ¹⁾	BU 24 Ni Kontaktteile vernickelt	Order No. ¹⁾	BU 24 Ni contact parts nickel-plated
	BU 24 Au Kontaktteile vergoldet		BU 24 Au contact parts gold-plated
Technische Daten		Technical data	
Anschluss	löten bis 0,75 mm ²	terminal	solder up to 0.75 mm ²
Durchgangswiderstand	3 mΩ / 2 mΩ	transition resistance	3 mΩ / 2 mΩ
Bemessungsspannung ²⁾	30 V _{AC} / 60 V _{DC}	rated voltage ²⁾	30 V _{AC} / 60 V _{DC}
Bemessungsstrom ²⁾	12 A	rated current ²⁾	12 A
Betriebstemperatur	von -40 °C bis +110 °C	operating temperature	from -40 °C to +110 °C

¹⁾ andere Kontaktoberflächen und Farben auf Anfrage

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

¹⁾ other contact platings and colours on request

²⁾ at normal ambient temperatures