

Sicherheits-Messleitung

- 2 Sicherheits-Federkorbstecker
konfektioniert an hochflexibler,
doppelt-isolierter PVC-Leitung
1 mm²

Best.-Nr. MSFK A341 / 1 / ..(Länge) / ..(Farbe)

- Leitung 1 mm² PVC-doppelt-
isoliert
- Kontakteile vernickelt
- Griffhülsen PA 6.6 (Polyamid)
- Farben siehe Tabelle




Safety measuring lead

- 2 safety lamella-basket plugs,
assembled on highly flexible
double-insulated PVC cable
1 mm²

Order No. MSFK A341 / 1 / ..(length) / ..(colour)

- cable 1 mm² PVC double-
insulated
- contact parts nickel-plated
- sleeves PA 6.6 (Polyamid)
- colours see table

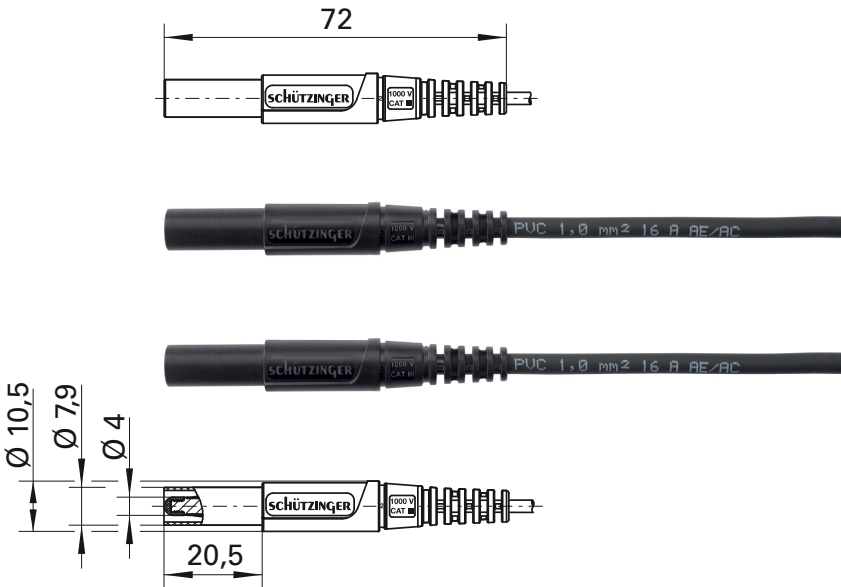

Allgemeine Angaben		General information	
Best.-Nr. ¹⁾	MSFK A341 / 1 / ..(Länge) / ..(Farbe) Kontakteile vernickelt	Order No. ¹⁾	MSFK A341 / 1 / ..(length) / ..(colour) contact parts nickel-plated
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün	colours	black, red, blue, yellow, green
Längen	25 cm, 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm	lengths	25 cm, 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm
Technische Daten		Technical data	
Leitung	1 mm ² PVC-doppelt-isoliert	cable	1 mm ² PVC double-insulated
Durchgangswiderstand ⁴⁾	5 mΩ / 9 mΩ / 17 mΩ / 25 mΩ / 35 mΩ	transition resistance ⁴⁾	5 mΩ / 9 mΩ / 17 mΩ / 25 mΩ / 35 mΩ
Bemessungsspannung ²⁾	1000 V CAT III	rated voltage ²⁾	1000 V CAT III
Bemessungsstrom ²⁾	16 A	rated current ²⁾	16 A
Betriebstemperatur	von -10 °C bis +90 °C	operating temperature	from -10 °C to +90 °C

¹⁾ andere Kontaktflächen, Farben, Längen, Leitungsquerschnitte und Ausführungen in Silikon auf Anfrage

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

⁴⁾ abhängig von der Leitungslänge

¹⁾ other contact platings, colours, lengths, wire square sections and alternatives in silicone on request

²⁾ at normal ambient temperatures

⁴⁾ depending on cable length