

Sicherheits-Einbaubuchse

- zum Einbauen in Frontplatten bis 6 mm Dicke
- Befestigung mittels einer Schlitzmutter M12 x 0,75 und einer Federscheibe
- Montagebohrung Ø 12,2+0,1 mm
- Flachsteckzunge einmalig bis 90° abbiegbar
- **Stanzteil**
- Montage mittels Montagewerkzeug MWZ 8 und MWZ 15, siehe Kapitel Zubehör
- die Montageanleitung MA 007 und den Warnhinweis 034 finden Sie unter [www.schuetzinger.de](http://www.schuetzinger.de)

Best.-Nr. **SEB 7080 Ni** / ..(Farbe)


 
 
- Kontaktteile **vernickelt**
- Isolierteile PA 6.6 (Polyamid) UL94 - V2
- Befestigungsmutter (Schlitzmutter) M12 x 0,75
- **Farben** siehe Tabelle

Safety threaded socket

- for fixture in panels up to 6 mm thick
- fixed by: slotted nut M12 x 0.75 and spring washer
- hole Ø 12.2+0.1 mm
- flat tab can be bent up to 90° once
- **punched part**
- fixture using special tools MWZ 8 and MWZ 15, see chapter accessories
- please visit [www.schuetzinger.de](http://www.schuetzinger.de) to find the assembly instruction MA 007 and the warning notice WH 034

Order No. **SEB 7080 Ni** / ..(colour)

- contact parts **nickel-plated**
- insulation PA 6.6 (Polyamid) UL94 - V2
- fastening nut (slotted nut) M12 x 0.75
- **colours** see table

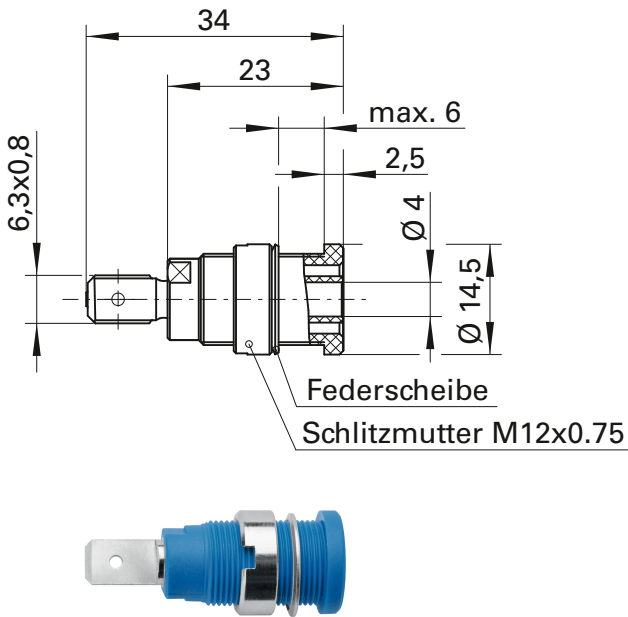

| Allgemeine Angaben                      |                                                                       | General information         |                                                                        |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Best.-Nr. <sup>1)</sup>                 | <b>SEB 7080 Ni</b> / ..(Farbe)<br>Kontaktteile vernickelt             | Order No. <sup>1)</sup>     | <b>SEB 7080 Ni</b> / ..(colour)<br>contact parts nickel-plated         |
| Farben                                  | schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau,<br>braun, weiß, orange, violett | colours                     | black, red, blue, yellow, green, grey, brown,<br>white, orange, purple |
| Technische Daten                        |                                                                       | Technical data              |                                                                        |
| Anschluss                               | FSH 6,3 mm x 0,8 mm                                                   | terminal                    | FR 6.3 mm x 0.8 mm                                                     |
| Durchgangswiderstand                    | 5 mΩ                                                                  | transition resistance       | 5 mΩ                                                                   |
| Bemessungsspannung <sup>2)</sup>        | 1000 V CAT III                                                        | rated voltage <sup>2)</sup> | 1000 V CAT III                                                         |
| Bemessungsstrom <sup>2)</sup>           | 24 A                                                                  | rated current <sup>2)</sup> | 24 A                                                                   |
| Betriebstemperatur                      | von -25 °C bis +80 °C                                                 | operating temperature       | from -25 °C to +80 °C                                                  |
| Anzugsdrehmoment der Befestigungsmutter | 45 Ncm                                                                | max. torque fastening nut   | 45 Ncm                                                                 |

<sup>1)</sup> andere Kontaktflächen, Farben und Anschlüsse auf Anfrage

<sup>2)</sup> bei normalen Umgebungstemperaturen

<sup>1)</sup> other contact platings, colours and terminals on request

<sup>2)</sup> at normal ambient temperatures