

Sicherheits-Kupplung

- mit Lötanschluss bis 2,5 mm<sup>2</sup> Leitungsquerschnitt
- mit Griffhülse, unmontiert

Best.-Nr. SKU 30 L Ni / OK / ..(Farbe)


- Kontaktteile **vernickelt**
- Griffhülsen PA 6.6 (Polyamid)
- für Leitungsquerschnitt bis 2,5 mm<sup>2</sup>
- für Leitungsdurchmesser bis 4 mm
- **Farben** siehe Tabelle

Safety coupler

- with solder terminal for cables up to 2.5 mm<sup>2</sup>
- with sleeve, unassembled

Order No. SKU 30 L Ni / OK / ..(colour)

- contact parts **nickel-plated**
- sleeves PA 6.6 (Polyamid)
- for wire cross-section up to 2.5 mm<sup>2</sup>
- for cable diameter up to 4 mm
- **colours** see table

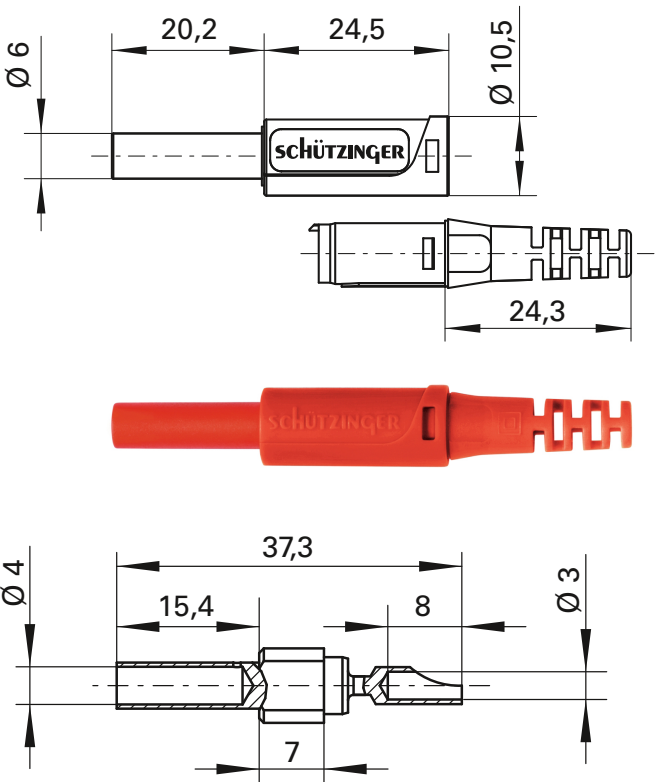

| Allgemeine Angaben               |                                                                      | General information         |                                                                           |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Best.-Nr. <sup>1)</sup>          | SKU 30 L Ni / OK / ..(Farbe)<br>Kontaktteile vernickelt              | Order No. <sup>1)</sup>     | SKU 30 L Ni / OK / ..(colour)<br>contact parts nickel-plated              |
| Farben                           | schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, braun, weiß, violett, grüngelb | colours                     | black, red, blue, yellow, green, grey, brown, white, purple, green-yellow |
| Technische Daten                 |                                                                      | Technical data              |                                                                           |
| Anschluss                        | löten bis 2,5 mm <sup>2</sup>                                        | terminal                    | solder up to 2.5 mm <sup>2</sup>                                          |
| Griffhülse für Leitung           | bis Ø 4 mm                                                           | sleeve for cable            | up to Ø 4 mm                                                              |
| Durchgangswiderstand             | 3 mΩ                                                                 | transition resistance       | 3 mΩ                                                                      |
| Bemessungsspannung <sup>2)</sup> | 1000 V CAT II                                                        | rated voltage <sup>2)</sup> | 1000 V CAT II                                                             |
| Bemessungsstrom <sup>2)</sup>    | 32 A                                                                 | rated current <sup>2)</sup> | 32 A                                                                      |
| Betriebstemperatur               | von -25 °C bis +80 °C                                                | operating temperature       | from -25 °C to +80 °C                                                     |

<sup>1)</sup> andere Kontaktoberflächen, Farben und Griffhülsen für andere Leitungsdurchmesser auf Anfrage

<sup>2)</sup> bei normalen Umgebungstemperaturen

<sup>1)</sup> other contact platings, colours and sleeves for other cable diameters on request

<sup>2)</sup> at normal ambient temperatures