

Prüfspitze

- Mit Ø 4 mm Federkorb

Best.-Nr. PRUEF 9540 Ni / .. (Farbe)


- Kontaktteile **Nickel**
- **Farben** siehe Tabelle

Test probe

- with Ø 4 mm lamella basket

Order No. PRUEF 9540 Ni / .. (colour)

- contact parts **nickel-plated**
- **colours** see table

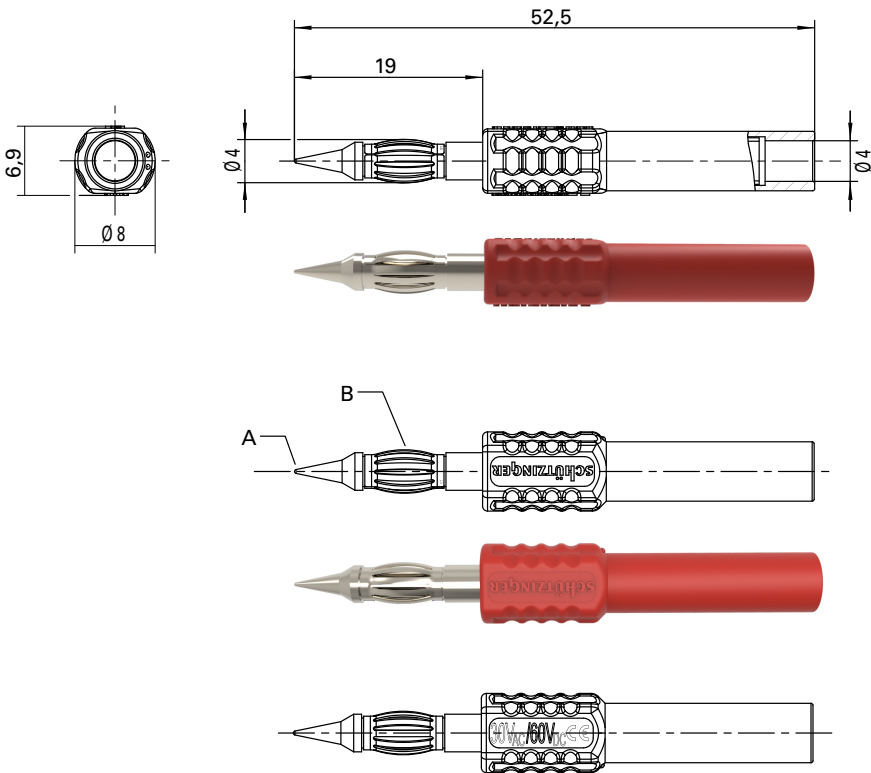

Allgemeine Angaben

Best.-Nr. ¹⁾	PRUEF 9540 Ni / .. (Farbe) Kontaktteile Nickel
Farben	schwarz, rot

Technische Daten

Anschluss	Ø 4 mm Buchse
Durchgangswiderstand	3 mΩ
Bemessungsspannung	30 V _{AC} / 60 V _{DC}
Bemessungsstrom A ²⁾	3 A
Bemessungsstrom B ²⁾	32 A
Betriebstemperatur	von -25 °C bis +80 °C

General information

Order No. ¹⁾	PRUEF 9540 Ni / .. (colour) contact parts nickel-plated
colours	black, red

Technical data

terminal	Ø 4 mm socket
transition resistance	3 mΩ
rated voltage	30 V _{AC} / 60 V _{DC}
rated current A ²⁾	3 A
rated current B ²⁾	32 A
operating temperature	from -25 °C to +80 °C

¹⁾ andere Kontaktoberflächen auf Anfrage

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

¹⁾ other contact platings on request

²⁾ at normal ambient temperatures