



## Eine zuverlässige Bürolösung


Der 19" ProLite E1980S ist ein Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung, der sich durch eine gute Reaktionszeit, einen hohen Kontrast sowie sRGB- und Gamma-Korrekturfunktionen auszeichnet, mit denen selbst feinste Farbnuancen präzise eingestellt werden können. Zusätzlich ist dieser Monitor mit integrierten Lautsprechern ausgestattet.

Erhältlich auch mit höhenverstellbarem Standfuß : [ProLite B1980S-B1](#)



### LED-backlit

Ein typisches CCFL LCD benutzt vier Hintergrundbeleuchtungslampen. Die Verwendung von LED Dioden lassen die Leistungsaufnahme beträchtlich sinken, verringern die CO2-Emissionen und stellen somit ein umweltfreundliches Produkt dar.

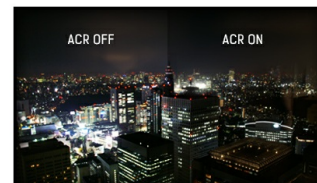

### ACR

Das Kontrastverhältnis ist ein Messwert um den maximalen relativen Helligkeitsunterschied zwischen Schwarz und Weiß darzustellen.

ACR (Advanced Contrast Ratio) ist ein Feature welches den Kontrast und Helligkeit automatisch verändert. Für perfekte Bilder bei Filmen oder beim Spielen.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

|                                 |                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Bilddiagonale                   | 19", 48cm                                                                       |
| Panel-Technologie               | TN                                                                              |
| Physikalische Auflösung         | 1280 x 1024 @75Hz (1.3 megapixel)                                               |
| Bildformat                      | 5:4                                                                             |
| Helligkeit                      | 250 cd/m <sup>2</sup>                                                           |
| Kontrastverhältnis              | 1000:1                                                                          |
| Erweitertes Kontrast Verhältnis | 12M:1                                                                           |
| Reaktionszeit (GTG)             | 3ms                                                                             |
| Blickwinkel                     | horizontal/vertikal: 170°/160°, rechts/links: 85°/85°, nach oben/unten: 80°/80° |
| Farbunterstützung               | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)                                                  |
| Horizontalfrequenz              | 30 - 80kHz                                                                      |
| Arbeitsfläche H x B             | 376.32 x 301.05mm, 14.8 x 11.9"                                                 |
| Pixelabstand                    | 0.294mm                                                                         |
| Farbe                           | matt, schwarz                                                                   |

## 02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Video Eingang | HDMI x1<br>DisplayPort x1 |
| HDCP          | ja                        |

## 03 FEATURES

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OSD Menü Sprachen      | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bedientasten           | Ein/Aus, Menü, + / Lautstärke, - / Eco-Taste, Signaleingabeauswahl (automatisch)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Einstellbare Parameter | Bildeinstellung (Kontrast, Helligkeit, i-Style Farbe, ACR, Eco, OD, X-Res-Technologie), Bild-Setup (Blaulichtreduzierung, Schärfe), Farbeinstellungen (Gamma, 6-Achsen, Farbtemp.), Audioeinstellungen (Lautstärke, Stummschaltung), OSD-Einstellungen (H.-Position, V.-Position, OSD-Zeit, Sprache), Extras (Reset, DDC/CI-Steuerung, Signalauswahl, HDMI-Bereich, Startlogo, Power-LED, Informationen) |
| Lautsprecher           | 2 x 2W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Diebstahlschutz        | Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B, Mac OSX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 04 MECHANISCH

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Verstellmöglichkeiten | Tilt                         |
| Neigungswinkel        | 21° nach oben; 4° nach unten |
| VESA Norm             | 100 x 100mm                  |
| Kabelmanagement       | ja                           |

## 05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

|           |                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|
| Kabel     | Netz, HDMI                                         |
| Sonstiges | Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise |

## 06 STROMVERWALTUNG

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Netzteil        | intern                 |
| Stromversorgung | AC 100 - 240V, 50/60Hz |

**07 LEISTUNG****Vorschriften**

CE, TÜV-GS, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

**Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)**

D

**EPEAT**\*die Anmeldung ist von Land zu Land unterschiedlich, Einzelheiten finden Sie unter [www.epeat.net](http://www.epeat.net)**REACH SVHC**

über 0.1% Blei enthalten

**08 ABMESSUNGEN / GEWICHT****Produktabmessungen B x H x T**

411 x 402 x 204.5mm

**Verpackungsabmessungen B x H x T**

474 x 427 x 122mm

**Gewicht (ohne Verpackung)**

3.1kg

**Gewicht (inkl. Verpackung)**

4.1kg

**EAN Code**

4948570125418

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED