




<http://www.gembird.eu>

MUS-ERGO-03

Ergonomic 6-button optical mouse, USB

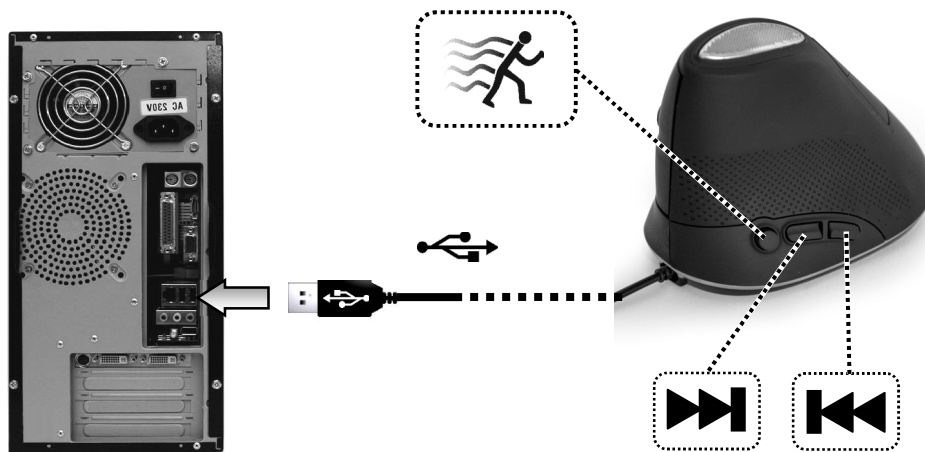

Specifications

- Interface: USB
- Optical resolution: 800, 1600, 2400, 3200 DPI selectable by the button
- Power consumption: 5 V DC, up to 5 mA
- Mouse: dimensions 105 x 68 x 85 mm, net weight 160 g
- Operating conditions: -5...45 Celsius degrees, 10-80 % humidity
- Cable length: 1.35M

(ENG) Declaration of conformity

This product is tested and complies with the essential requirements of the laws of member states concerning EMC(2014/30/EU). The CE declaration can be found under www.gembird.eu

(NL/BE) Verklaring van overeenstemming

Dit product is getest en voldoet aan alle geldende nationale en Europese richtlijnen en regelgeving met betrekking tot EMC(2014/30/EU). Dit product heeft een CE-markering en de bijbehorende CE-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op onze website: www.gembird.eu

(FR/BE) Déclaration de conformité

Le produit est contrôlé et remplit les exigences des directives nationales et de la directive EMC(2014/30/EU). La conformité CE a été démontrée et les déclarations correspondantes sont déposées chez le fabricant a: www.gembird.eu

(DE) Konformitätserklärung

Dieses Produkt wurde getestet und stimmt mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie EMC(2014/30/EU) überein. Die Konformitätserklärung kann auf unserer Webseite www.gembird.eu heruntergeladen werden.

(PL) Deklaracja zgodności

Ten produkt został przetestowany i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami przepisów ustawowych państw członkowskich dotyczących EMC(2014/30/EU). Deklaracja CE znajduje się pod adresem www.gembird.eu



Installing device driver software 
Click here for status.