

Datenblatt

12.03.2025

Power USB-C Einbausteckdose PD/QC 60 Watt ohne LED

Art. Nr. 67351551

Eingangsspannung:	8 - 30 Volt DC
Ausgangsspannung:	5 -20 Volt DC
Ausgangsstrom max.	siehe Tabelle
Ausgangsleistung max.	60 Watt

Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom max.
12,0V	5,0V	3,0A
	9,0V	3,0A
	12,0V	3,0A
	15,0V	3,0A
	20,0V	3,0A
24,0V	5,0V	3,0A
	9,0V	3,0A
	12,0V	3,0A
	15,0V	3,0A
	20,0V	3,0A

Ausgangsleistung nominal nach Protokoll PD und QC:

Datenblatt

12.03.2025

Power USB-C Einbausteckdose PD/QC 60 Watt ohne LED

Art. Nr. 67351551



Ladeprotokoll:	Power Delivery; Quick Charge, PPS
Stromaufnahme:	< 5 mA (Leerlauf)
Schutz bei:	Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Verpolung und Übertemperatur
Schutz bei Überspannung	bis ca. 53 V
Kontroll- LED	-
Paneldicke:	von 2 mm bis 16 mm
Einbaubohrung:	28 mm (27,8 mm)

Material:

Gehäuse:	ABS
Temperaturbelastung:	max. 110 °C

Kabel:

Litzenkabel:	2 x 0,5 mm ² rot (+) /schwarz (-)
Länge:	ca. 150 mm

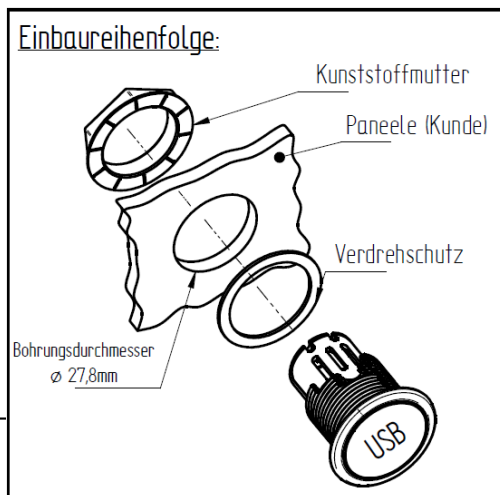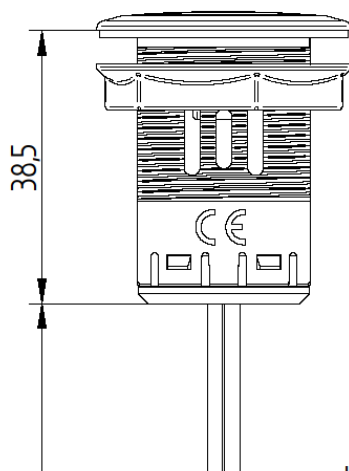

Datenblatt

12.03.2025

Power USB-C Einbausteckdose PD/QC 60 Watt ohne LED

Art. Nr. 67351551

