


LPJ-280WH

High resolution LCD projector

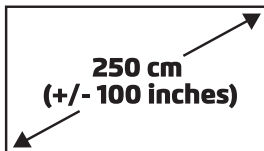

Home cinema



Watching movies



Playing games



203MM

HDMI
X 2

USB
SD
SLOT

AV
IN

82MM

EN

- 4" LCD display
- Supports Full HD 1080P content
- High resolution 800 x 480
- 2800 Lumens
- Contrast ratio 3000 : 1
- Projection distance 1 to 5 meters
- Projection size up to 250cm (+/- 100inches)
- Connector for mobile communication cable
- Stereo speaker
- Up to 30.000 hours LED life
- included: Remote control
- Connections: USB/SD slot, HDMI x 2, AV in, VGA, 3,5mm earphone jack

DE

- 4"-LCD-Display
- Unterstützt Full HD 1080P-Inhalte
- Hochauflösende 800 x 480 Pixel
- 2800 Lumen
- Kontrastverhältnis 3000:1
- Projektionsabstand 1 – 5 Meter
- Projektionsgröße bis zu 250 cm (+/- 100inches)
- Anschluss für ein Kabel für mobile Kommunikation
- LED-Lebensdauer bis zu 30.000 Stunden
- Inklusive: Fernbedienung
- Anschlüsse: USB/SD-Port, 2 x HDMI, AV-IN, VGA, 3,5mm Kopfhörerbuchse

NL

- 4" LCD-display
- Ondersteunt Full HD 1080P inhoud
- Hoge resolutie 800 x 480
- 2800 Lumen
- Contrastverhouding 3000: 1
- Projectieafstand 1 tot 5 meter
- Projectiegrootte tot 250 cm (+/- 100inches)
- Connector voor mobile communicatie kabel
- Stereo luidsprekers
- Tot 30.000 uur LED-levensduur
- Inclusief: Afstandsbediening
- Aansluitingen: USB-/SD-poort, HDMI x 2, AV-ingang, VGA, 3,5mm oortelefoonuitgang

FR

- Écran LCD de 4"
- Compatible avec le contenu Full HD 1080P
- Haute résolution 800 x 480
- 2800 Lumens
- Rapport de contraste 3000:1
- Distance de projection de 1 à 5 mètres
- Taille de projection jusqu'à 250 cm (+/- 100inches)
- Connecteur pour câble de connection mobile
- Haut-parleur stéréo
- Durée de vie des LED de jusqu'à 30.000 heures
- Inclus: Télécommande
- Connexions: Port USB/SD, HDMI x 2, entrée AV, VGA, prise pour écouteurs 3,5 mm

ES

- Pantalla LCD de 4"
- Compatible con contenido Full HD 1080P
- Alta resolución 800 x 480
- 2800 lúmenes
- Relación de contraste 3000:1
- Distancia de proyección de 1 a 5 metros
- Tamaño de la proyección de hasta 250 cm (+/- 100inches)
- Conexión per cable de comunicación móvil
- Altavoz estéreo
- Hasta 30.000 horas de vida útil LED
- Incluye : Mando a distancia
- Conexiones : Ranura USB/SD, HDMI x 2, entrada AV, VGA, toma de auriculares de 3,5mm

DATA

- Power source : AC 100~240V 50/60Hz
- Power consuming max :36W
- Dim. unit: 203 x 150 x 82 mm
- Dim. Gift box: 310 x 192 x 113 mm (WxDxH)
- Net/Gross Weight: 880 gr. / 1,46 kg
- Master carton qty: 2pcs
- EAN-code: 8711902085133
- Custom code: 8528698090

Container quantity :
20'ft : 2900pcs
40'ft : 6020pcs
40'HQ : 7000pcs

Subject to changes without prior notice

