


LPJ-700BKG

HD 720P LCD Projector with Bluetooth

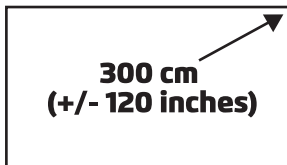

Home cinema



Watching movies



Playing games



HDMI
X 2

**HIGH
RESOLUTION
720P**

**4000
LUMENS**

EN

- Bluetooth 5.0 Audio transmission
- 4" LCD display
- Supports Full HD 1080P content
- High resolution 1280 x 720
- 4000 Lumens
- Contrast ratio 3000 : 1
- Projection distance 1 to 5 meters
- Projection size up to 300cm (+/-120inches)
- Connector for mobile communication cable
- Stereo speaker
- Up to 30.000 hours LED life
- Included: Remote control
- Connections: USB/SD slot, HDMI x2, AV in, VGA, 3,5mm earphone jack

DE

- Bluetooth-5.0-Audioübertragung
- 4"-LCD-Display
- Unterstützt Full HD 1080P-Inhalte
- Hochauflösende 1280 x 720 Pixel
- 4000 Lumen
- Kontrastverhältnis 3000:1
- Projektionsabstand 1 – 5 Meter
- Projektionsgröße bis zu 300 cm (+/-120inches)
- Anschluss für ein Kabel für mobile Kommunikation
- LED-Lebensdauer bis zu 30.000 Stunden
- Inklusive: Fernbedienung
- Anschlüsse: USB/SD-Port, 2 x HDMI, AV-IN, VGA, 3,5mm Kopfhörerbuchse

NL

- Bluetooth 5.0 audio-transmissie
- 4" LCD-display
- Ondersteunt Full HD 1080P inhoud
- Hoge resolutie 1280 x 720
- 4000 Lumen
- Contrastverhouding 3000: 1
- Projectieafstand 1 tot 5 meter
- Projectiegrootte tot 300 cm (+/-120inches)
- Connector voor mobiele communicatie kabel
- Stereo luidsprekers
- Tot 30.000 uur LED-levensduur
- Inclusief: Afstandsbediening
- Aansluitingen: USB-/SD-poort, HDMI x 2, AV-ingang, VGA, 3,5mm oortelefoonuitgang

FR

- Transmission audio Bluetooth 5.0
- Écran LCD de 4"
- Compatible avec le contenu Full HD 1080P
- Haute résolution 1280 x 720
- 4000 Lumens
- Rapport de contraste 3000:1
- Distance de projection de 1 à 5 mètres
- Taille de projection jusqu'à 300 cm (+/-120inches)
- Connecteur pour câble de connection mobile
- Haut-parleur stéréo
- Durée de vie des LED de jusqu'à 30.000 heures
- Inclus: Télécommande
- Connexions: Port USB/SD, HDMI x 2, entrée AV, VGA, prise pour écouteurs 3,5 mm

ES

- Transmisión de audio Bluetooth 5.0
- Pantalla LCD de 4"
- Ex compatible con contenido Full HD 1080P
- Alta resolución 1280 x 720
- 4000 lúmenes
- Relación de contraste 3000:1
- Distancia de proyección de 1 a 5 metros
- Tamaño de la proyección de hasta 300 cm (+/-120inches)
- Conexión por cable de comunicación móvil
- Altavoz estéreo
- Hasta 30.000 horas de vida útil LED
- Incluye : Mando a distancia
- Conexiones : Ranura USB/SD, HDMI x 2, entrada AV, VGA, toma de auriculares de 3,5mm

DATA

- Power source : AC 100~240V 50/60Hz
- Power consuming max :36W
- Dim. unit: 207 x 155 x 80 mm
- Dim. Gift box: 310 x 192 x 113 mm (WxDxH)
- Net/Gross Weight: 900 gr. / 1,5 kg
- Master carton qty: 2pcs
- EAN-code: 8711902066965
- Custom code: 8528698090

Container quantity :
20'ft : 3400pcs
40'ft : 7060pcs
40'HQ : 8280pcs

Subject to changes without prior notice



V3 - 15-08-2023

www.lenco.com