

# Classic Phono by Lenco


## Wooden Turntable with Bluetooth®, FM/DAB+ Radio, USB Encoding, CD and Cassette Player

TCD-2571WD



530MM

223MM

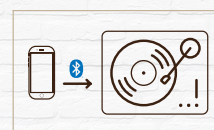

### EN

- Wooden turntable with USB port to directly encode to MP3
- Radio/CD-Player
- Bluetooth® 5.0
- DAB+ / FM Radio
- Cassette Player
- 3 rated speed settings: 33 RPM, 45 RPM and 78 RPM
- Belt drive
- LCD display
- 2 built-in speakers
- Play your vinyls also when the cabinet is closed
- Cover can be left open thanks to the hinged metal arm
- Output power: 2 x 5 Watts (RMS)
- MDF cabinet
- Included: Remote control
- Connections: RCA output, AUX input, 3.5mm headphone, USB

### DE

- Plattenspieler im Holzgehäuse mit MP3 USB-Direktaufnahme
- Radio/CD-Spieler
- Bluetooth® 5.0
- DAB+ / FM Radio
- Kassettenspieler
- 3 Geschwindigkeiten: 33 U/min, 45 U/min und 78 U/min
- Riemenantrieb
- LCD-Bildschirm
- 2 eingebaute Lautsprecher
- Schallplatten können auch bei geschlossenem Gerät abgespielt werden
- Dank des Metallgelenks kann der Plattenspieler geöffnet bleiben
- Ausgangsleistung: 2 x 5 Watts (RMS)bvd
- MDF Gehäuse
- Inklusive: Fernbedienung
- Anschlüsse: RCA-Ausgang, AUX-Eingang, 3,5mm Kopfhörer, USB

### NL

- Houten platenspeler met USBaansluiting om naar MP3 direct te coderen
- Radio/CD-Speler
- Bluetooth® 5.0
- DAB+ / FM Radio
- Cassettespeler
- 3 snelheden: 33/45/78 omwentelingen per minuut
- Riemaandrijving
- LCD scherm
- 2 ingebouwde speakers
- Speel je platen ook af met een gesloten kabinet
- De deksel kan in een hoek van 45° worden gezet dankzij het metalen scharnier
- Uitgangsvermogen: 2 x 5 Watts (RMS)
- MDF behuizing
- Inclusief: Afstandsbediening
- Aansluitingen : RCA uitgang, AUX-ingang, 3,5mm hoofdtelefoon, USB

### FR

- Platine en bois avec port USB pour encodage direct en MP3
- Lecteur CD et radio FM
- Bluetooth® 5.0
- Radio DAB+ / FM
- Lecteur cassette
- 3 réglages de vitesse: 33, 45 et 78 tours
- Courroie d'entraînement
- Display LCD
- 2 haut-parleurs intégrés
- Possibilité d'écouter vos vinyles avec le capot refermé
- Possibilité de maintenir le couvercle ouvert à 45° grâce au bras métallique articulé
- Puissance de sortie: 2 x 5 Watts (RMS)
- Caisson en MDF
- Inclus: Commande à distance
- Connexions: Sortie RCA, Entrée audio auxiliaire, écouteurs de 3,5mm, USB

### ES

- Tocadiscos de madera con USB para codificación directamente en MP3
- Reproductor de CD y radio FM
- Bluetooth® 5.0
- Radio DAB+ / FM
- Reproductor de cassette
- 3 velocidades: 33 RPM, 45 RPM y 78 RPM
- Transmisión por correa
- Pantalla LCD
- 2 altavoces incorporados
- Reproduce sus vinilos también cuando la carcasa está cerrada
- La tapa se puede dejar abierta gracias al brazo metálico con quicio
- Potencia de salida: 2 x 5 Watts (RMS)
- MDF cabinet
- Incluye: Mando a distancia
- Conexiones: Salida RCA, Entrada AUX, Auricular de 3,5mm, USB

### DATA :

- Power source: AC 230V ~ 50Hz
- Power consumption max: 35W
- Dim. unit : 530 x 358 x 223 mm (WxDxH)
- Net/Gross Weight: 8,17 kg / 10,24 kg
- Min. order quantity: 1 pc
- EAN-code: 8711902082910
- Container quantity :
- 20' ft : 406 pcs
- 40' ft : 847 pcs
- 40' HQ : 968 pcs

Subject to changes without prior notice



V2 6-2-2024