

1:20 4WD ELEKTRIČNI DIRKAČ/TOVORNJAK/TRUGGY
RCR



ABSIMA



RTR

2,4 RX/ESC

4WD

+32 km/h

1:20



ABSIMA

PRVI KORAKI "PERFORMANCE"

Odkrij svojo strast do modelarstva z navdušujočo serijo „First Step Performance“ podjetja Absima. 32 km/h in močjo, ki jo je treba obvladati v tej seriji. Pri tem ti seveda pomaga prava modelarska tehnika. Poleg varnega 2,4 GHz daljinskega upravljalnika moč sprošča 50A regulator hitrosti. Majhen, fin in hiter – naredi »prvi korak« v svet RC modelarstva s tem RTR kompletom.

rtr 2,4 GHz

Številka artikla:
10035



READY TO RUN

Številka artikla: 10034



RADIO SISTEM

ELEKTRONSKI NADZOR HITROSTI
DALJINSKI NADZOR NA RAZDALJI 60 M

- A** Krmiljenje Trim
- B** Trim plina (nizka hitrost do visoka hitrost)
- C** Stikalo za vklop



- > Električni motor z enosmernim tokom
- > Hitrost: do 32+km/h
- > Lestvica 1:20
- > Doseg daljinskega upravljalnika do 60 m
- > Čas delovanja: do 15 min.
- > Gumene pnevmatike
- > Zatesnjena kroglična ležaja
- > Štirje neodvisni kolesa
- > Vzmetenje
- > Frekvenca: 2,4 GHz
- > Zaščita pred zatikanjem
- > Zaščita pred omejitvijo napetosti polnjenja
- > Zaščita pred prekomernim praznjenjem
- > Avtomobilska baterija: 600 mAh 7,4 V Li-ion vključena
- > Napajanje daljinskega upravljalnika:
3x1,5 V baterije „AA“ (R6) (niso vključene)
- > Primerno za otroke, starejše od 14 let

Številka artikla:
10031



Številka artikla: 10030



Številka artikla:
10032



Številka artikla:
10033



SPREJEMNIK Z
ELEKTRONSKIM
REGULATORJEM
HITROSTI

LEŽAJI ZA
PRENOS MOČI
NA CELOTNO
VOZILO



RTR

2,4

4WD

32

1:20

VISOKOZMOŽEN MOTOR

GUMENI PNEVMATIKI



Previdnost

Majhni deli! Hranite izven dosega otrok! Vozilo uporabljajte samo na odprtem, dobro vidnem terenu

Če je moč oddajnika šibka, takoj ustavite vozilo in zamenjajte baterije. Vozilo hranite v suhem in hladnem prostoru. Vozilo hranite stran od ognja, vročih ali vlažnih prostorov.

Poskrbite, da so vozilo in baterija vedno suha, da se izognete poškodbam

Konfiguracija izdelka

Številka artikla:
10035



Številka artikla: 10034



Številka artikla:
10031



Številka artikla:
10030



Številka artikla:
10032



Številka artikla:
10033



Uporabniški priročnik



Oddajnik



USB polnilnik



Installieren Sie die Senderbatterien

7,4 V 600 mAh litij-ionska baterija

(1) Entfernen Sie die Batterieabdeckung. (Abb.1)

- 1-odstranite pokrovček baterij
- 2-vložite 3x1,5V AA Baterije
- 3- zaprite pokrovček baterij

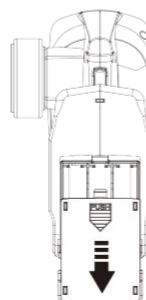


Abb.1

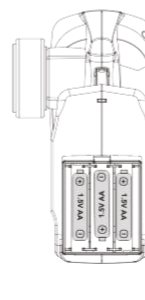


Abb.2


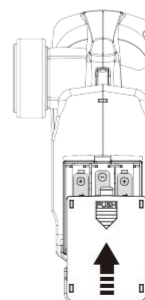


Abb.3




Polnitev in inštalacija akumulatorjev


(1) USB polnilnik priključite na vtičnico (slika 4). Rdeča LED lučka se prižge. Zdaj baterijo priključite na USB polnilnikom (slika 5). Zelena in rdeča LED lučka začneta utripati. Polnjenje je končano, ko zelena LED lučka sveti neprekinjeno.

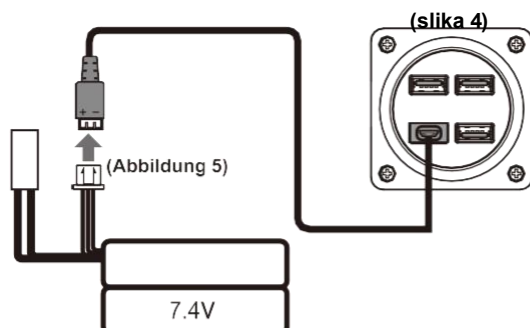


(2) Odstranite velcro trak baterije na ohišju in izvlecite baterijo (slika 6).

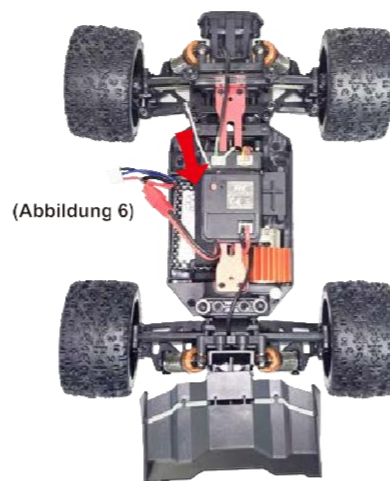

(3) Popolnoma napolnjeno baterijo vstavite v predal za baterijo in pravilno priključite kable (slika 7).

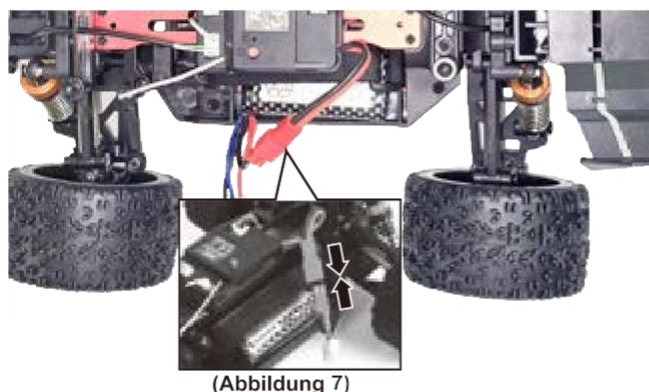


(4) Ponovno vstavite baterijo in zategnite velcro trak (slika 8).

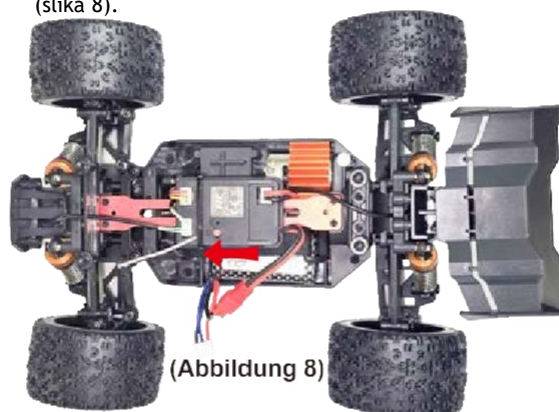

Vorsichtsmaßnahmen beim USB-Ladegerät

Previdnostni ukrepi pri USB polnilni napravi

- (1) Za USB polnilnik ne uporabljajte vira napajanja z več kot 2,4 A.
- (2) Če vhodni tok presega 2,4 A, se samodejno aktivira zaščitni način in vse LED-lučke ugasnejo.

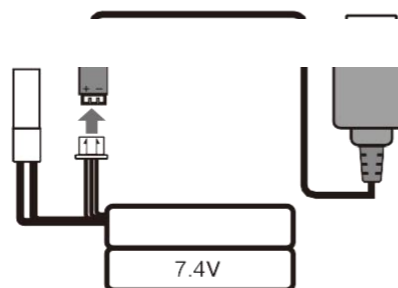


Sender Anweisungen


Napotek za daljinski upravljalce



- A. Stikalo za vklop
- B. Krmiljenje Trim
- C. Trimming plina (nizka hitrost do visoka hitrost)
- D. Stikalo za vklop

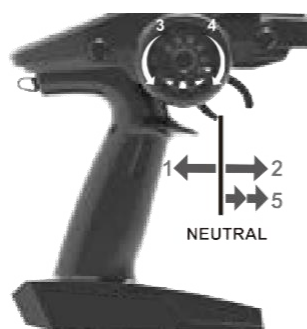

- 1) Naprej
- 2) Zavor
- 3) Levo
- 4) Desno
- 5) Nazaj

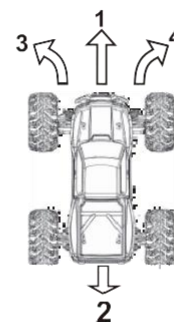

1. Vklópite daljinski upravljalnik. Zelena LED lučka sveti, rdeča LED lučka pa utripa.
2. Ko je vzpostavljena povezava med vozilom in daljinskim upravljalnikom, rdeča LED lučka sveti neprekinjeno.

⚠ Če med delovanjem utripa zelena LED, je baterija prazna. Prosimo, jo zamenjajte.


Napótek za daljinski upravljaléc

A. Stromschalter




Pri prvem povezovanju je treba v 3 sekundah vklopiti tako vozilo kot oddajnik, da se poveže frekvenca. Rdeča LED lučka na oddajniku in LED lučka na sprejemniku v vozilu sveti neprekinjeno.

B. Lenkunge Trim

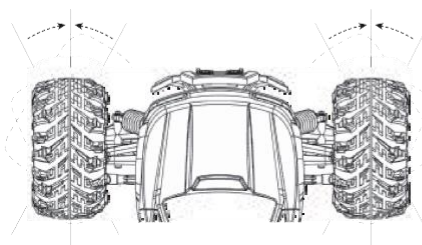

Uporabite ST.TRIM, da nastavite ravno vožnjo vozila, tako da se počasi oddaljite od vozila in vrtite regulator, dokler vozilo ne vozi ravno.

C. Gastrimmung

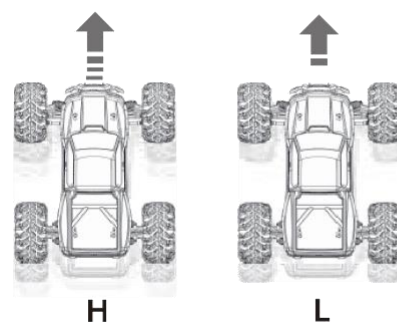


Nasvet: Da se na začetku lažje navadite na upravljanje avtomobila, nastavite plin na nižjo stopnjo. (Schnelle Geschwindigkeit) (Langsame Geschwindigkeit)




DELOVANJE

1. Se vedno najprej vklopite oddajnik in šele nato vozilo. Vedno najprej izklopite vozilo in šele nato sprejemnik.

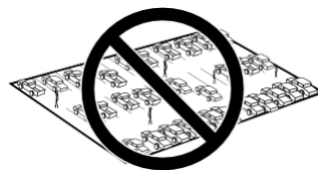


2. Vozilo uporabljajte le na odprtem, dobro vidnem terenu.

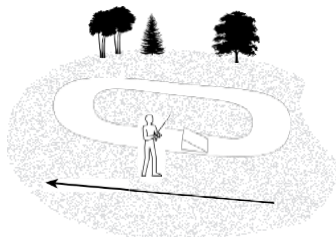

3. OPOZORILO: Poskrbite, da je vodostaj nižji od dna vozila. Če voda pride v notranjost vozila, lahko povzroči poškodbe, za katere ste odgovorni sami.



4. Vedno začnite z počasno vožnjo in se navadite na vozilo, preden pritisnete na plin.

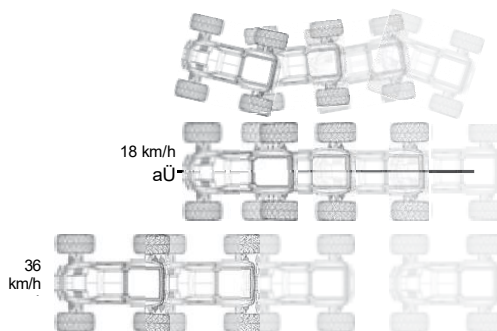

VZDRŽEVANJE MOTORJA

- Vstavite krtače motorja tako, da med prvim polnjenjem akumulatorja vozite enakomerno po ravni površini. Ne preveč To lahko močno zmanjša zmogljivost motorja in njegovo delovanje.
- Podaljšajte življenjsko dobo motorja tako, da preprečite pregrevanje. Prekomerna obraba motorja je posledica pogostih zavojev, ustavitve in zagonov, potiskanja predmetov, vožnje v globoki vodi in visoki travi ter neprekinjene vožnje navkreber.

ODSTRANJEVANJE NAPAK

Problem	Možni vzrok	Rešitev
Kratka življenjska doba	• Baterija je poškodovana/ni napolnjena • Motor je umazan ali krtače so obrabljene	• Preverite / zamenjajte baterijo • Preverite / očistite / zamenjajte
Počasno delovanje	• Motor je umazan ali krtače so obrabljene • Vstavite pogon Akumulator vozila ni napolnjen	• Preverite / očistite / zamenjajte • Očistite / nastavite • Zamenjajte / napolnite
Ne uporabljajte	• Baterije oddajnika so izpraznjene • Oddajnik izklopljen • Baterija vozila ni napolnjena	• Zamenjajte / napolnite • V • Zamenjajte / napolnite
Slab domet	• Nizka napetost baterij oddajnika • Poškodovana sprejemna antena	• Zamenjava / polnjenje • Preverite / popravite / zamenjajte
Sistem se ne poveže	• Oddajnik in sprejemnik sta preblizu drug drugemu Oddajnik in sprejemnik sta preblizu velikim kovinskim predmetom (vozila itd.) • Sprejemnik je bil po nesreči izklopljen Način, da sprejemnik ni več povezan	• Premaknite oddajnik 8-12 čevljev (2,4-3,6 m) od sprejemnika • Odmaknite se od velikih kovinskih predmetov (vozila itd.) • Ponovno vzemite oddajnik in sprejemnik
Sprejemnik se bo odzval med delovanjem	• Nizka napetost baterije	• Baterijo popolnoma napolnite
Sprejemnik izgubi povezavo	• Oddajnik je bil pomotoma priključen v način, prekinite povezavo s sprejemnikom	• Oddajnik povezati s sprejemnikom Z

Garancijske določbe



Z nakupom in uporabo izdelka Absima se strinjate z garancijskimi pogoji družbe Absima GmbH.

Garancija se nanaša le na materialne in/ali funkcionalne napake, ki so že obstajale ob nakupu izdelka. Iz garancije so izključene:

- poškodbe zaradi napačne uporabe
- poškodbe zaradi neupoštevanja dolžnosti skrbnega ravnanja
- poškodbe zaradi nepravilnega ravnanja in napak pri vzdrževanju
- poškodbe zaradi tekočin

Primere, ki jih zajema garancija, sporočite svojemu prodajalcu/pooblaščenemu trgovcu.

Če je potrebno poslati vaš izdelek, priložite dokazilo o nakupu in podrobni opis napake. Poleg tega potrebujemo vaše popolne kontaktne podatke (dobro čitljive).

Neposredna pošiljka na servisni oddelek podjetja Absima GmbH je potrebna predhodna dogovorjena. To lahko storite po telefonu na številki +49 911 65084130 ali po e-pošti na naslovuservice@absima.com.

Poštno stroške nosi pošiljatelj. Neplačani ali plačljivi paketi ne bodo sprejeti. Vsak prispeli garancijski primer najprej preveri naš servisni oddelek. Za reklamacije, ki niso zajete v garanciji, lahko nastanejo stroški pregleda. Popravila ali storitve, ki niso zajete v garanciji, zaračunavamo vnaprej.

Izključitev odgovornosti

Ker Absima GmbH ne more nadzorovati upoštevanja navodil za uporabo ter delovanja in pogojev uporabe izdelka, Absima GmbH ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, stroške, izgube, ki nastanejo zaradi napačne uporabe in/ali nepravilnega delovanja ali so na kakršen koli način povezane s tem. V kolikor to dopušča zakon, je obveznost plačila odškodnine, ne glede na pravne razloge, omejena na vrednost računa za izdelek Absima, vpleten v dogodek. To ne velja, če moramo zaradi obveznih zakonskih določb ali grobe malomarnosti prevzeti neomejeno odgovornost.

Izjava o skladnosti

Proizvajalec s tem izjavlja, da je izdelek v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktive EU.

Izjavo o skladnosti si lahko ogledate na

<http://absima.com/index.php/downloads/erklaerungen>

/

ali pa ga lahko zahtevate na naslovu
Absima GmbH - Gibitzenhofstraße 127a/RG - 90443 Nürnberg.

Odlaganje

Elektronske naprave so surovine in ne sodijo v gospodinjske odpadke. Ko izdelek doseže konec svoje življenjske dobe, ga odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi določbami na vaših občinskih zbirnih mestih. Odstranjevanje v gospodinjskih odpadkih ali na račun okolja je prepovedano.

Pomembno! Pred odstranjevanjem odstranite baterije ali akumulatorje. Za baterije in akumulatorje velja ločen sistem vračanja.

S pravilnim odstranjevanjem starih naprav pomembno prispevate k varstvu okolja.

Absima GmbH
Gibitzenhofstrasse 127 a / RG
90443 Nürnberg, Nemčija
Tel.: +49 911 65084130 / Fax: +49 911 65084140
www.absima.com

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, sprememb v dizajnu in opremi.





PREDEN UPORABITE, OBVEZNO PREBERITE

POLNJENJE

- Uporablajte polnilnike in nastavitve, ki so združljivi z baterijo, ki jo polnite (NiMH, LiPo...).
 - Za LiPo baterije nujno uporabljajte polnilnik z izravnalno funkcijo●
- Za vse baterije priporočamo polnilni tok največ 1C
(npr. 4A polnilni tok za 4000mAh baterijo).
-

UPORABA

- Baterija mora biti dobro zaščitena pred zunanjimi vplivi in poškodbami.
 - Nastavite napetost izklopa regulatorja hitrosti v skladu z tipom akumulatorja in uporabljeno elektroniko.
 - Globoko praznjenje LiPo akumulatorjev povzroči poškodbe celic. Baterije ne preobremenjujte s prevelikimi tokovi polnjenja/praznjenja.
-

OPOZORILA

- Baterije med polnjenjem in praznjenjem nikoli ne puščajte brez nadzora.
- Polnjenje in uporaba sta dovoljena pod nadzorom odrasle osebe.● Ne spreminjajte baterije niti na ohišju niti na priključkih.
- Baterijo polnite samo v dobro prezračenem prostoru, stran od vnetljivih in/ali električno prevodnih materialov.
- Če med polnjenjem opazite nenavadne vonjave, spremembe barve, močno segrevanje, iztekanje plinov/tekočin ali deformacije ohišja, takoj odklopite baterijo iz polnilnika in jo shranite na varno in ognjevarno mesto.
- NiMH baterije se lahko med uporabo in polnjenjem segrejejo.
- Pri daljšem shranjevanju LiPo akumulatorjev poskrbite, da je napetost celic približno 3,8 V/celica. V nasprotnem primeru se lahko celice poškodujejo.

REZERVNI DELI / SPARE PARTS

3"8PB vijak s polovičnim zobom

2,3*5 PB vijak

2*8 vijak

3*10 vijak

5,8*25 krmilna kolona (2)

2,5*14PB vijak s polovičnim zobom

2,3*14 PB vijak

2,3*8 PB vijak

XDKJ-026-10

XDKJ-026-11

XDKJ-026-12

2,5*19PB vijak s polovičnim zobom

2,3*10 vijak

2,3*6 PB vijak

Šestkotni kolesni pest (4)

6 5*9*3 bakreno ležaj

slidM2,5 utor (4)ut

Amortizer (4)

Kovinska plošča šasije

Levi in desni branilec

Zadnji spodnji pokrov menjalnika

Sprednji zgornji pokrov diferenciala






Sprednji spodnji pokrov diferenciala

Zadnji sprednji CVD (2)
palica

Zadnji dog bones in osi (2)

Zadnji zgornji pokrov menjalnika

Diferencial
(spredai/zadai)

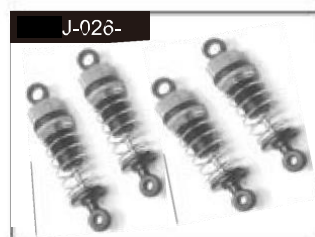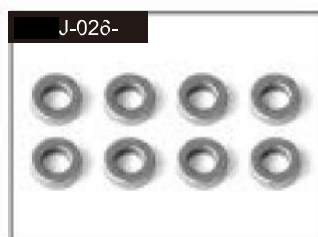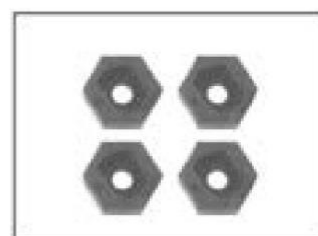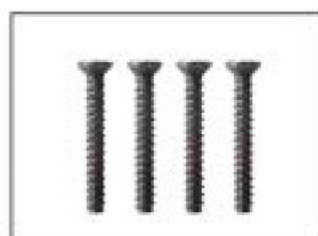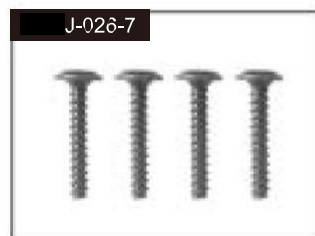

REZERVNI DELI / SPARE PARTS

J-026-29



Sprednja trikotna ročica
sklop nihajnega ročaja

J-026-30



Zadnja trikotna ročica
sklop nihajnega ročaja

J-026-31



7,4 V USB polnilnik

J-026-32



380 ščetkast motor

J-026-33



ESC / sprejemnik

J-026-34




7,4 V litij-ionska baterija

J-026-35



Daljinski upravljalnik

J-026-36

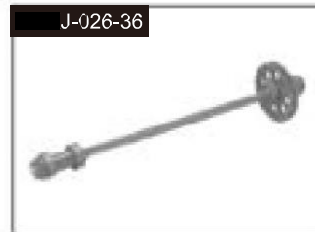

Glavni pogonski

J-026-37




3 mm križni izvijač

J-026-38



Ključ za

J-026-39

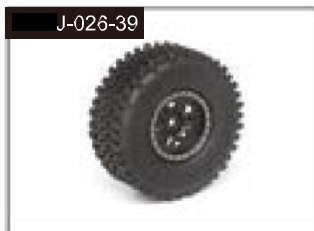

Rezervno kolo (2)
(Reckless)

J-026-40



Zatiči

J-026-41



Zadnja luč in wheelie
bar (Reckless)

J-026-42



Sprednji nosilec karoserije (Reckless)
(Reckless)

J-026-43



Sprednji odbijač (Reckless)

J-026-44



Zadnji nosilec karoserije

J-026-45 Zelena




Zelena karoserija (Reckless)

J-026-45



Oranžna karoserija (Reckless)

J-027-1

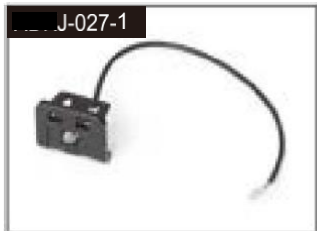

Zadnja luč

J-027-2



Sprednji nosilec karoserije

J-027-3



Sprednji odbijač

J-027-4 Modra



Rdeča karoserija

J-027-4 Rdeča




REZERVNI DELI/ SPARE PARTS

J-028-1



Reservno kolo (Rapid)

J-028-2

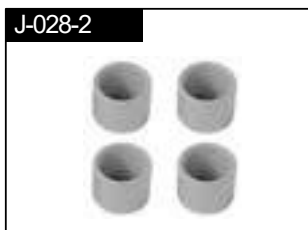

Adapter za pest kolesa (4) (Rapid)

J-028-3



Sprednji nosilec karoserije (Rapid)

J-028-4



Zadnje pritrdilo karoserije (Rapid)

J-028-5



Sprednji odbijač/LED-i (Rapid)

J-028-6 Zelen



Zelena karoserija (Rapid)

J-028-6 Oranžna

 
 


Oranžna karoserija (Rapid)

J-028-7



Zadnji spojler (Rapid)



BRUSHLESS EDITION (nadgradnja delov)

J-026-46



Brezkrtični motor (nadgradnja samo z

J-026-47



9G9g MG servo (nadgradnja)

J-026-48



Brezkrtični RX/ESC ic
(stikalo)

J-026-49



Kovinski diferencial



J-026-50





7,4 V Li-Ion baterija 850
mAh (nadgradnja)





10030 1:20 Rock Racer „Reckless“ zelen 4WD
RTR 10031 1:20 Rock Racer „Reckless“ oranžni
4WD RTR

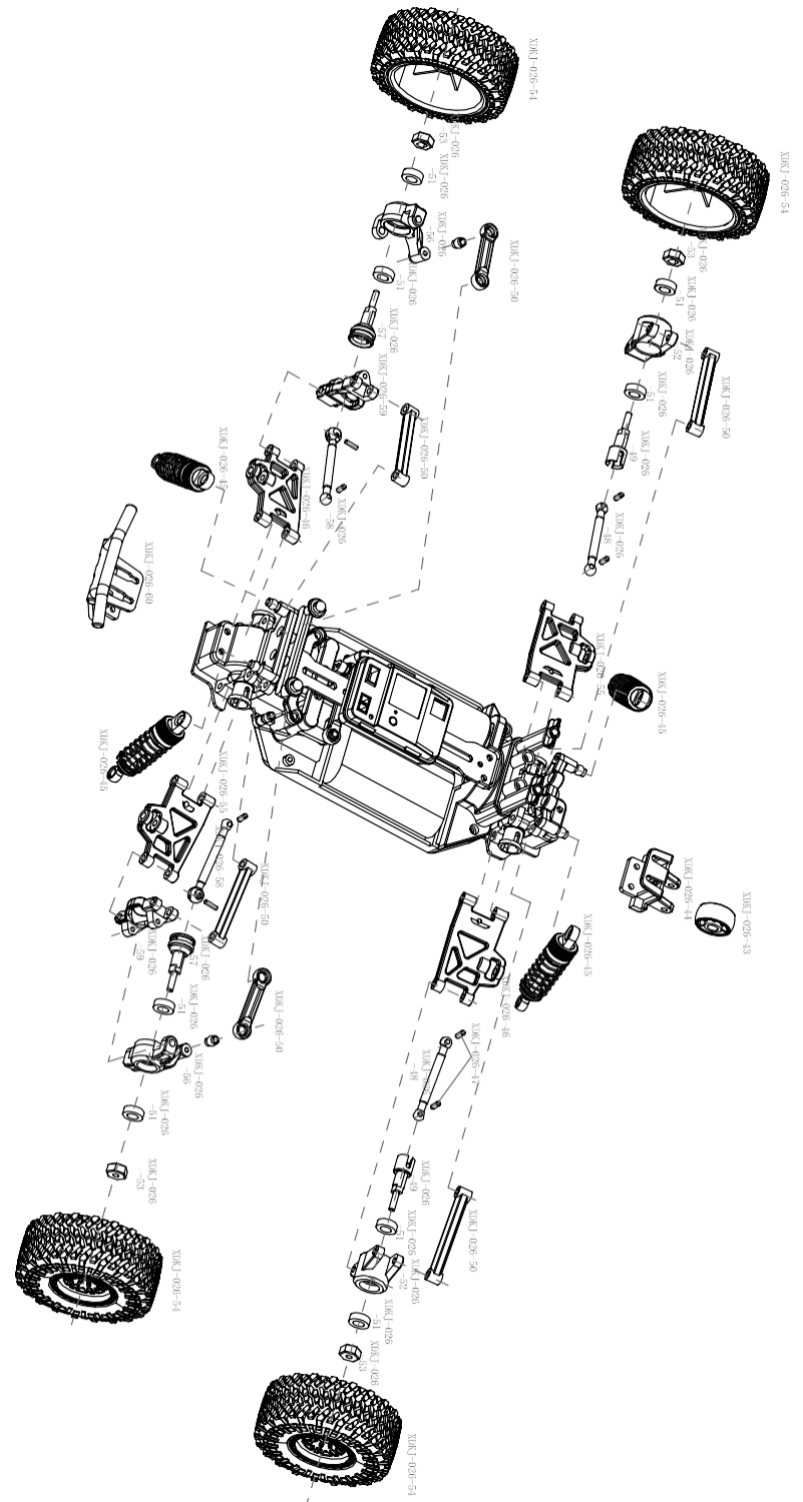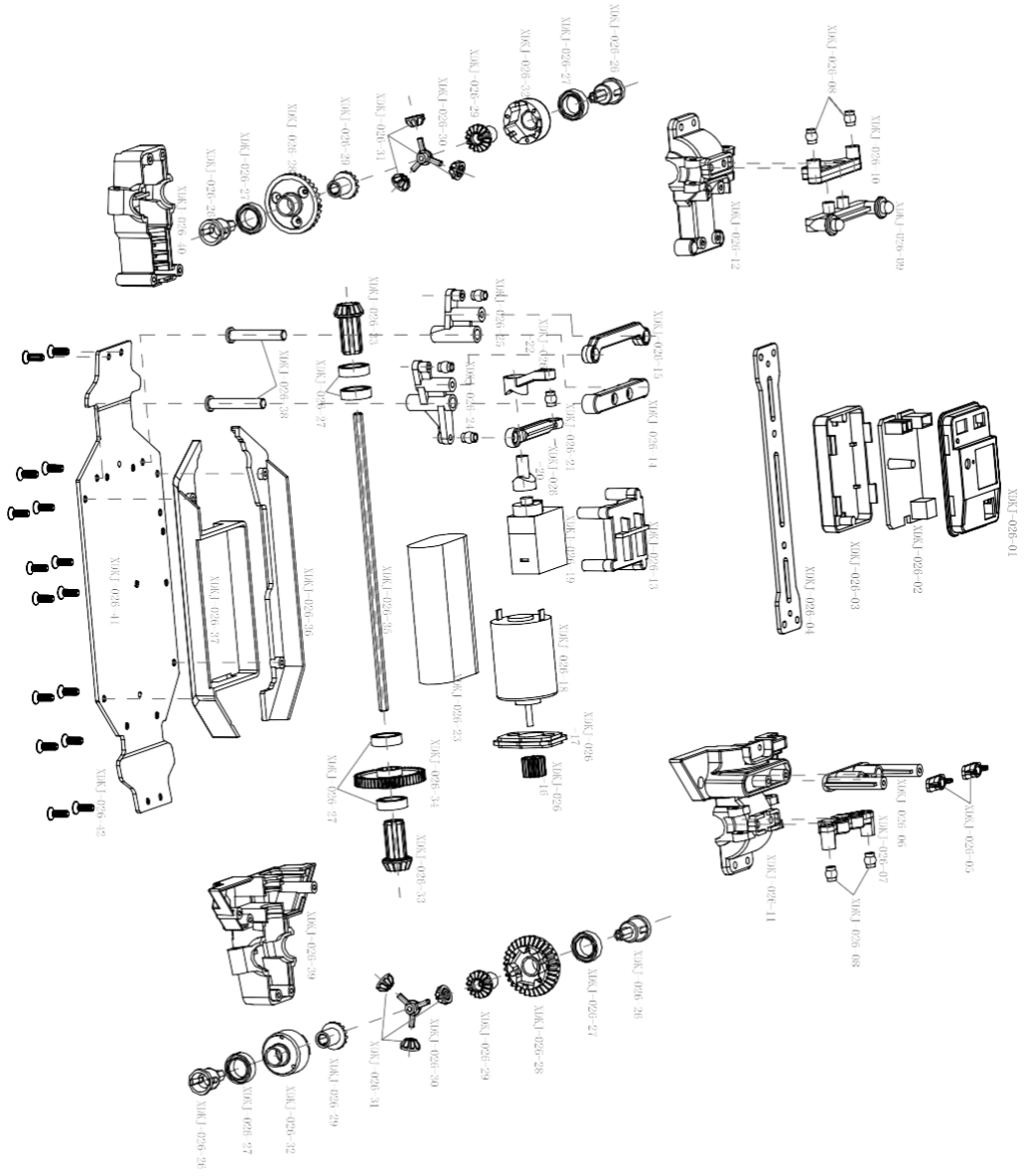



10030 1:20 Rock Racer „Reckless“ zelen 4WD
RTR 10031 1:20 Rock Racer „Reckless“ oranžna
4WD RTR

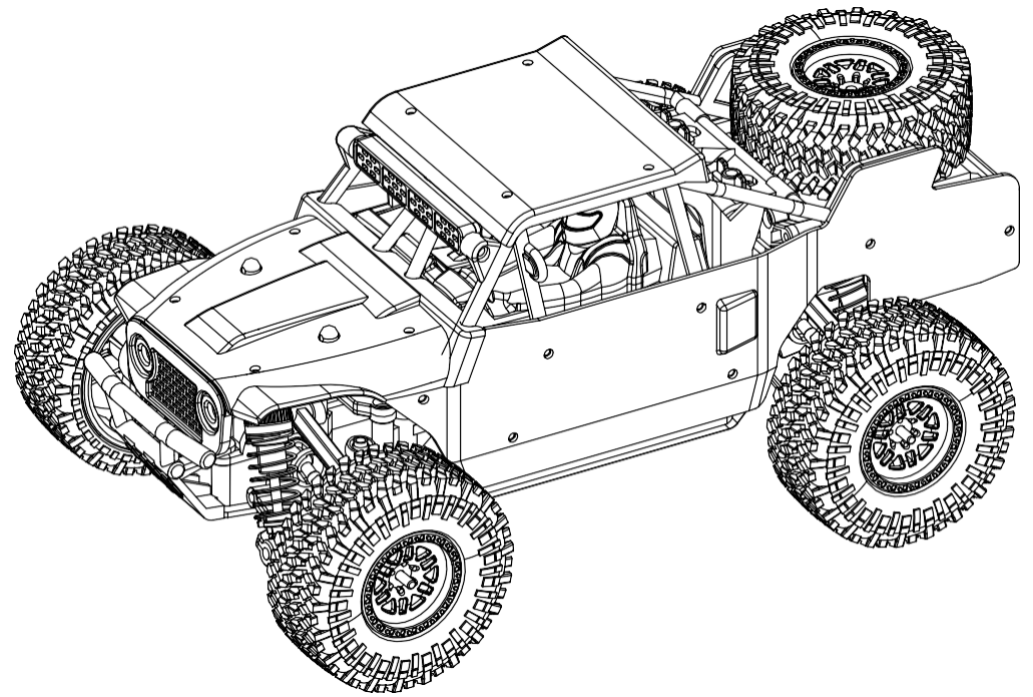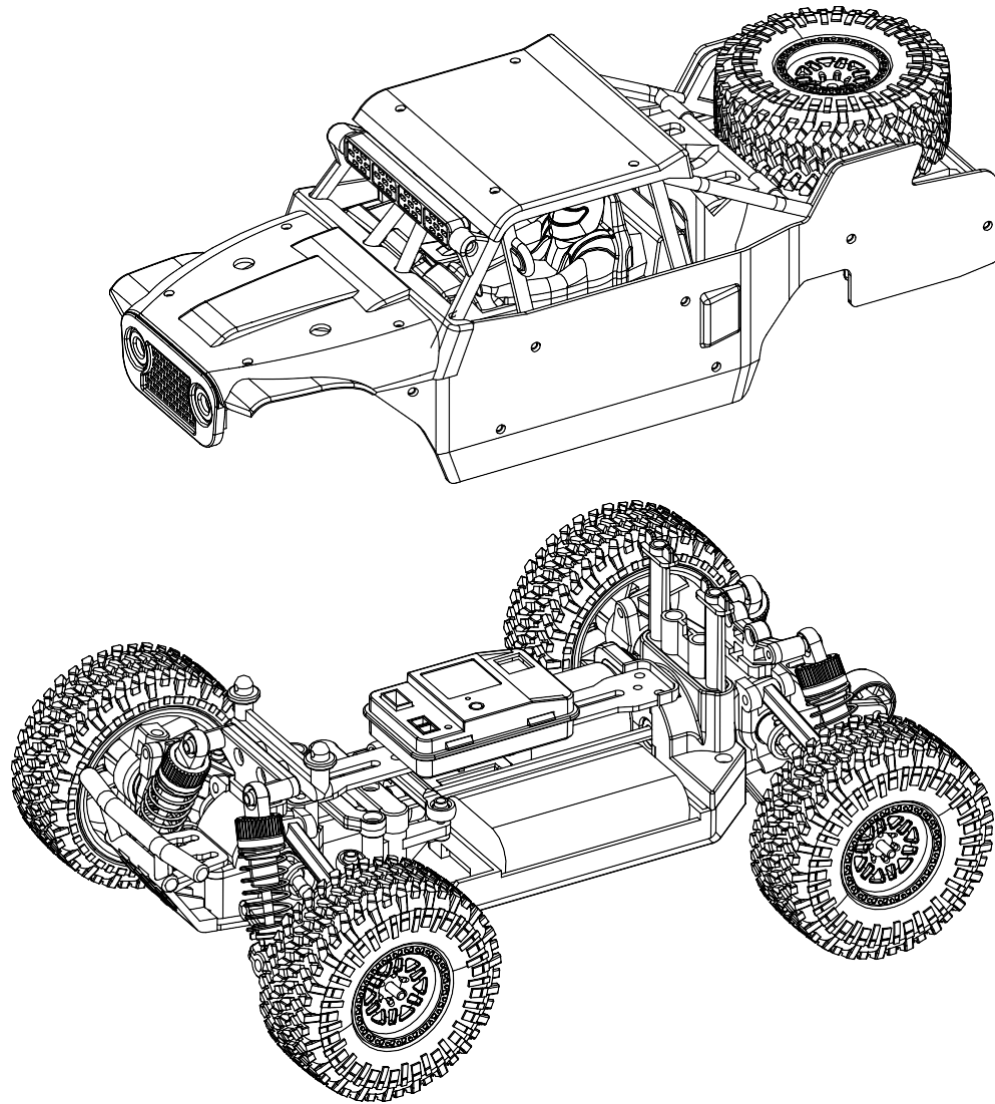



10032 1:20 Desert Runner „Devotee“ rdeč 4WD
RTR 10033 1:20 Desert Runner „Devotee“ modra
4WD RTR

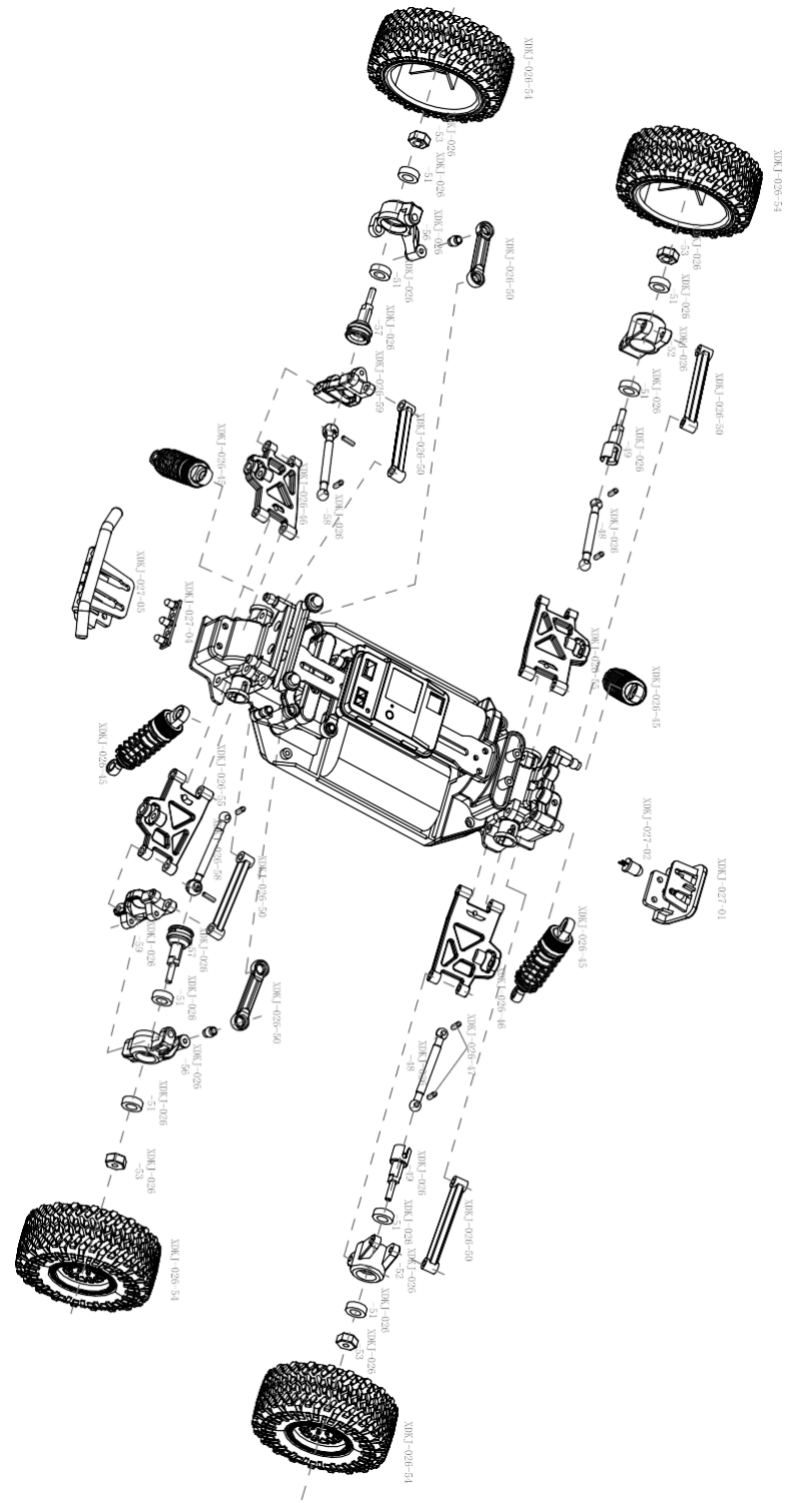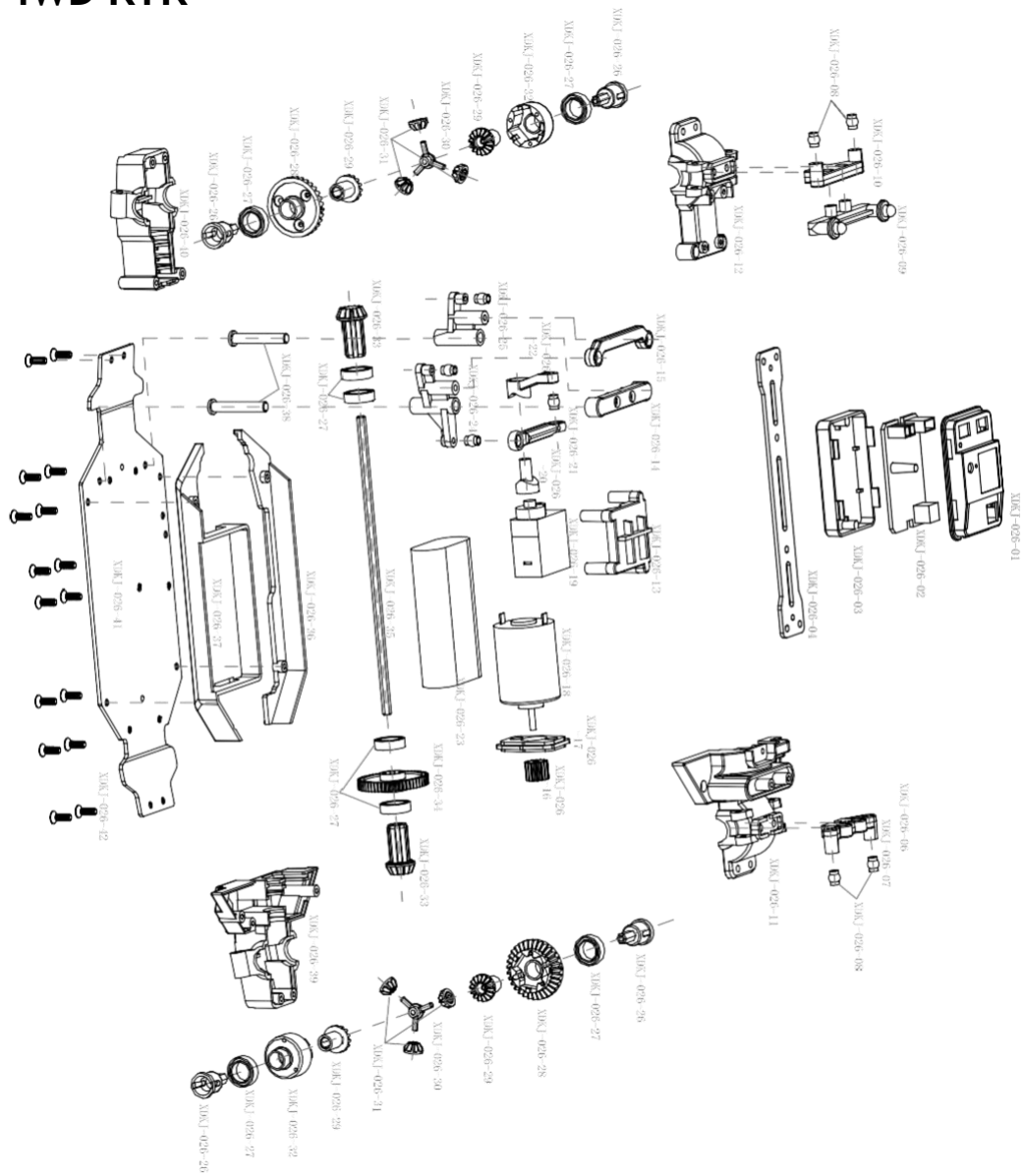



10032 1:20 Desert Runner „Devotee“ rdeč 4WD
RTR 10033 1:20 Desert Runner „Devotee“ modra
4WD RTR

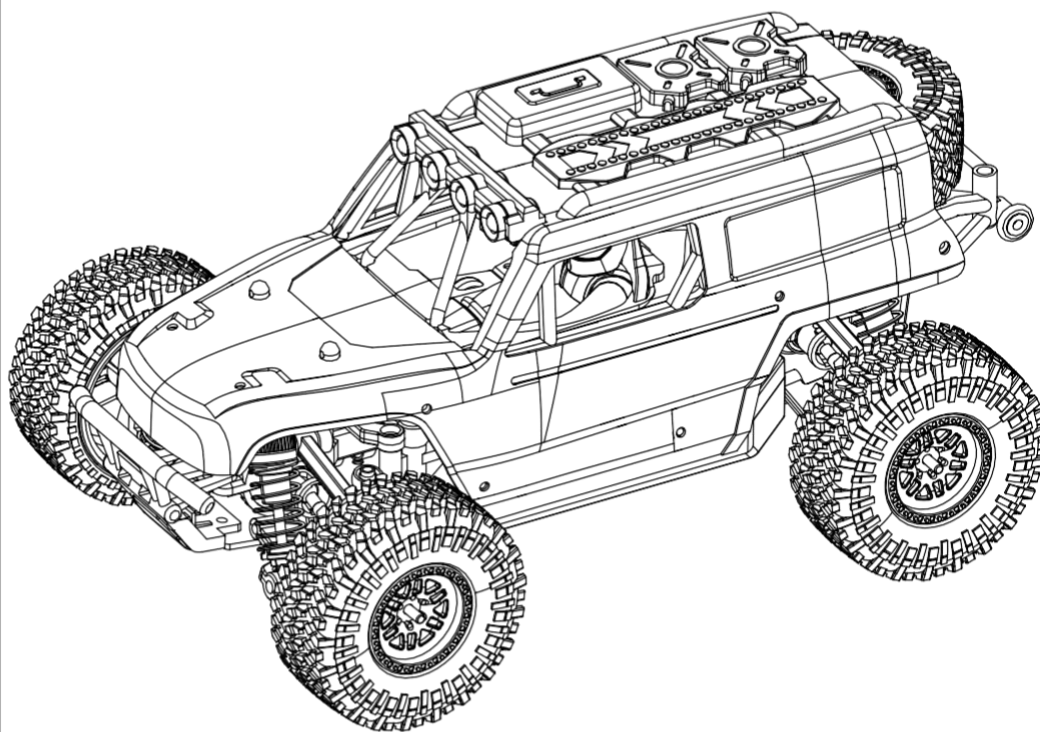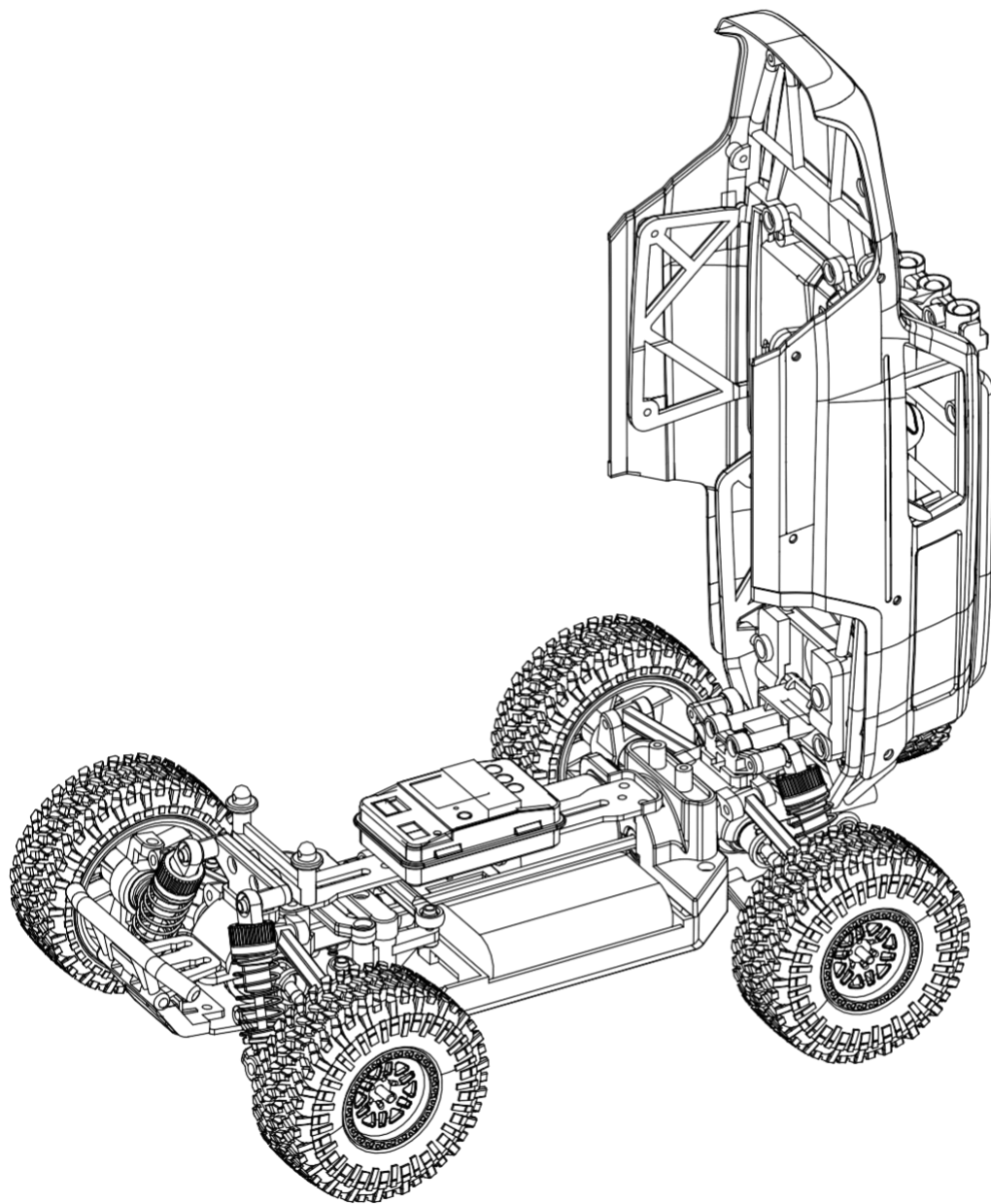

10034 1:20 Race Truggy „Rapid“ zelen 4WD
RTR 10035 1:20 Race Truggy „Rapid“ oranžna
4WD RTR

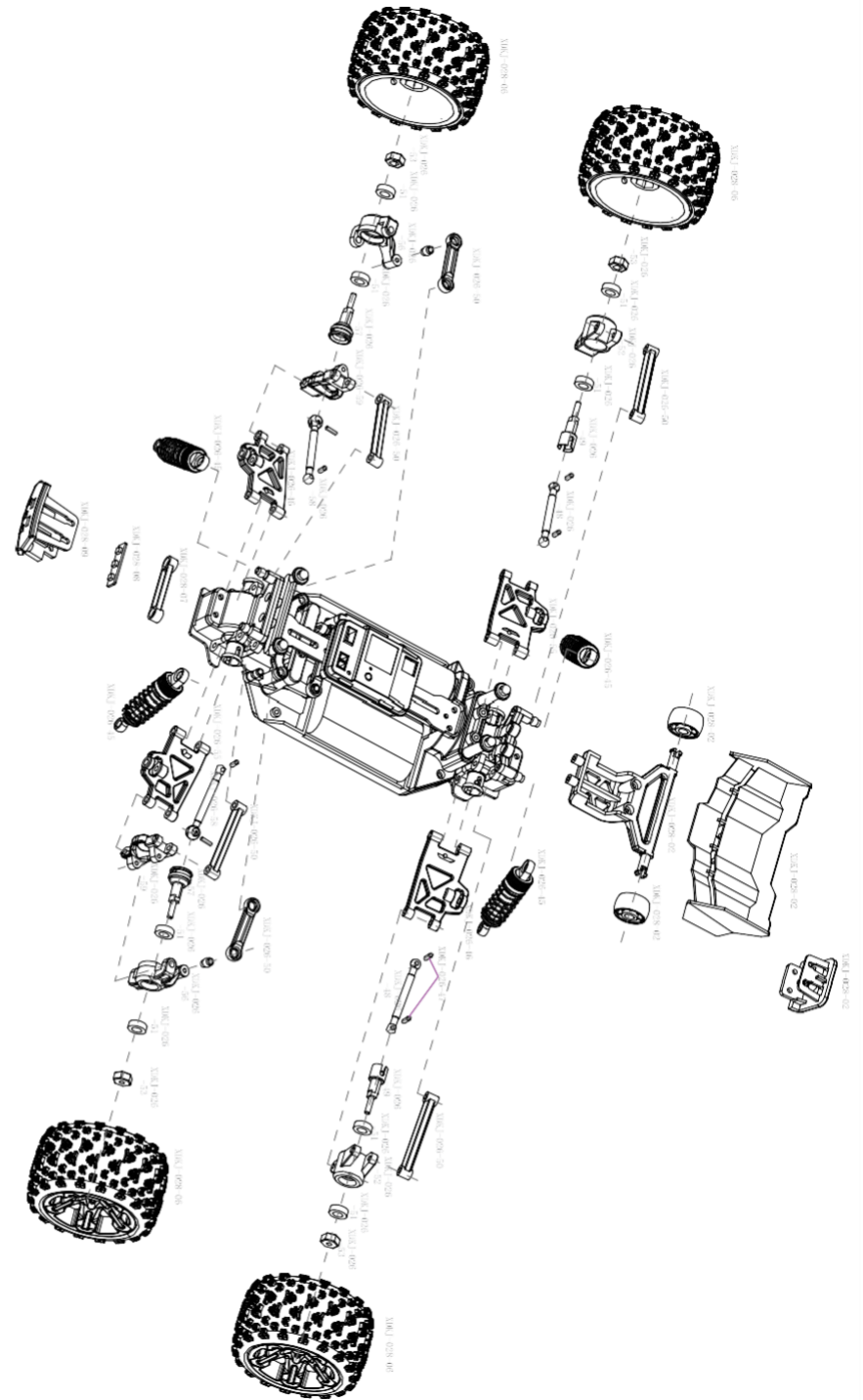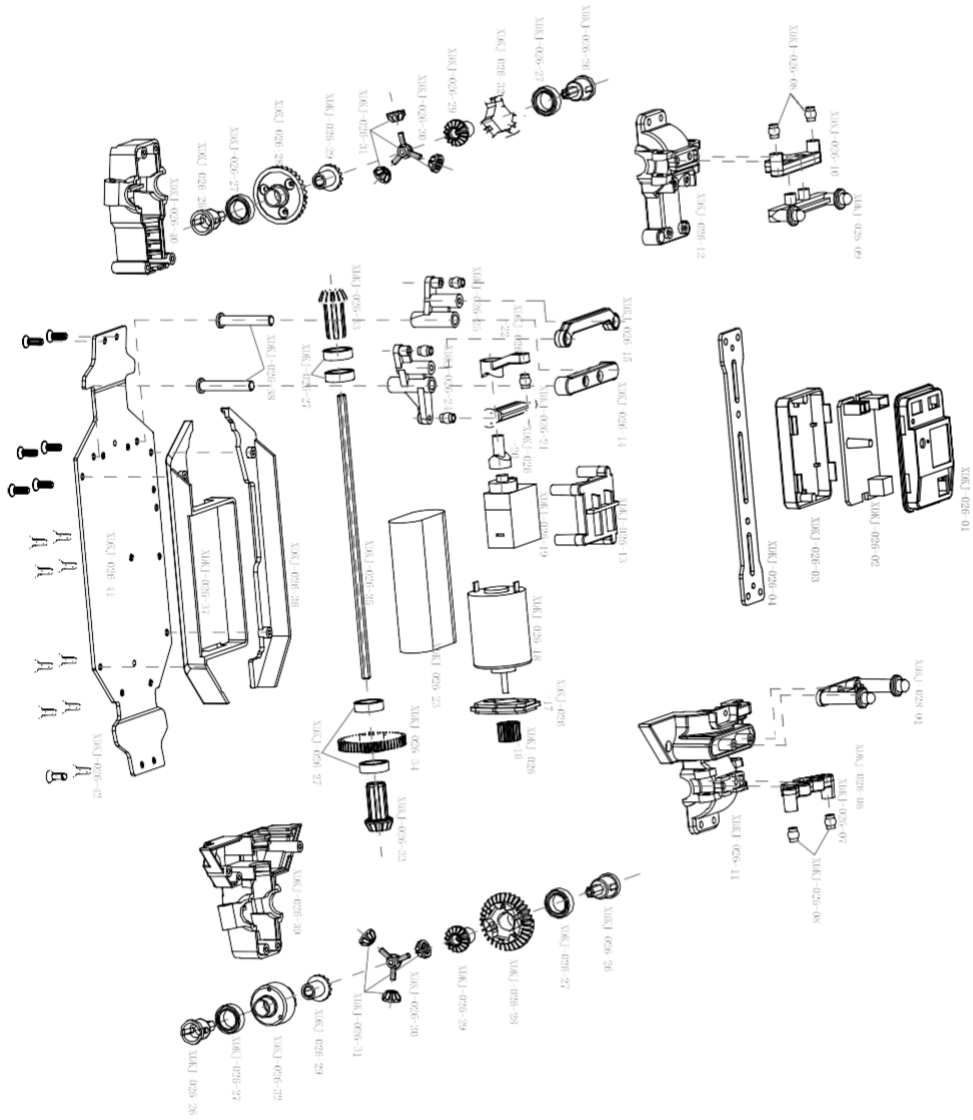

10034 1:20 Race Truggy „Rapid“ zelen 4WD
RTR 10035 1:20 Race Truggy „Rapid“ oranžna
4WD RTR

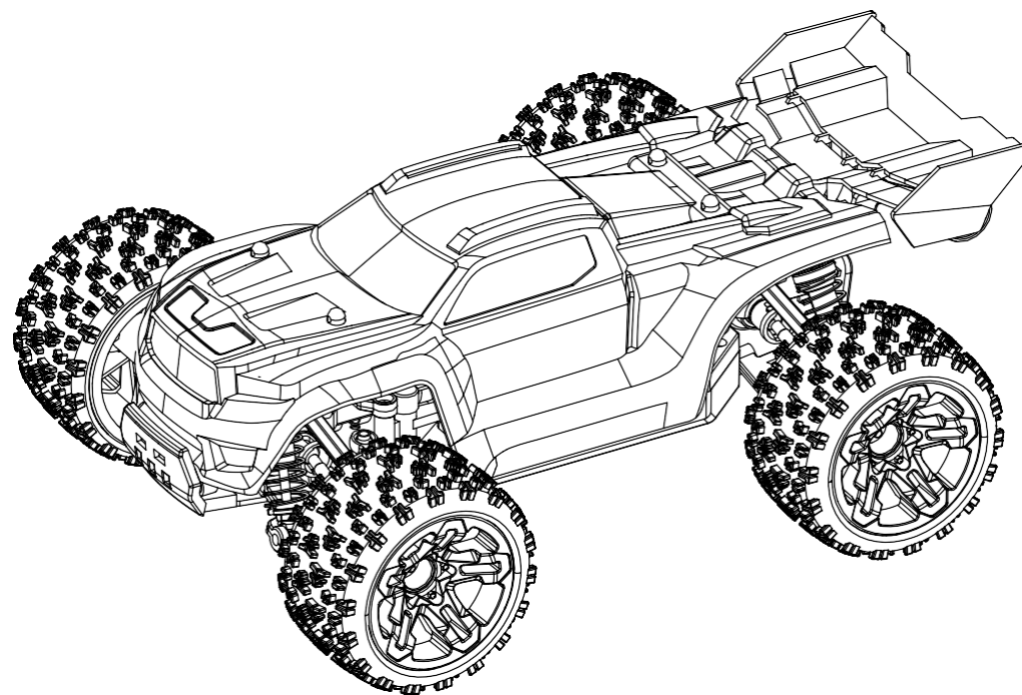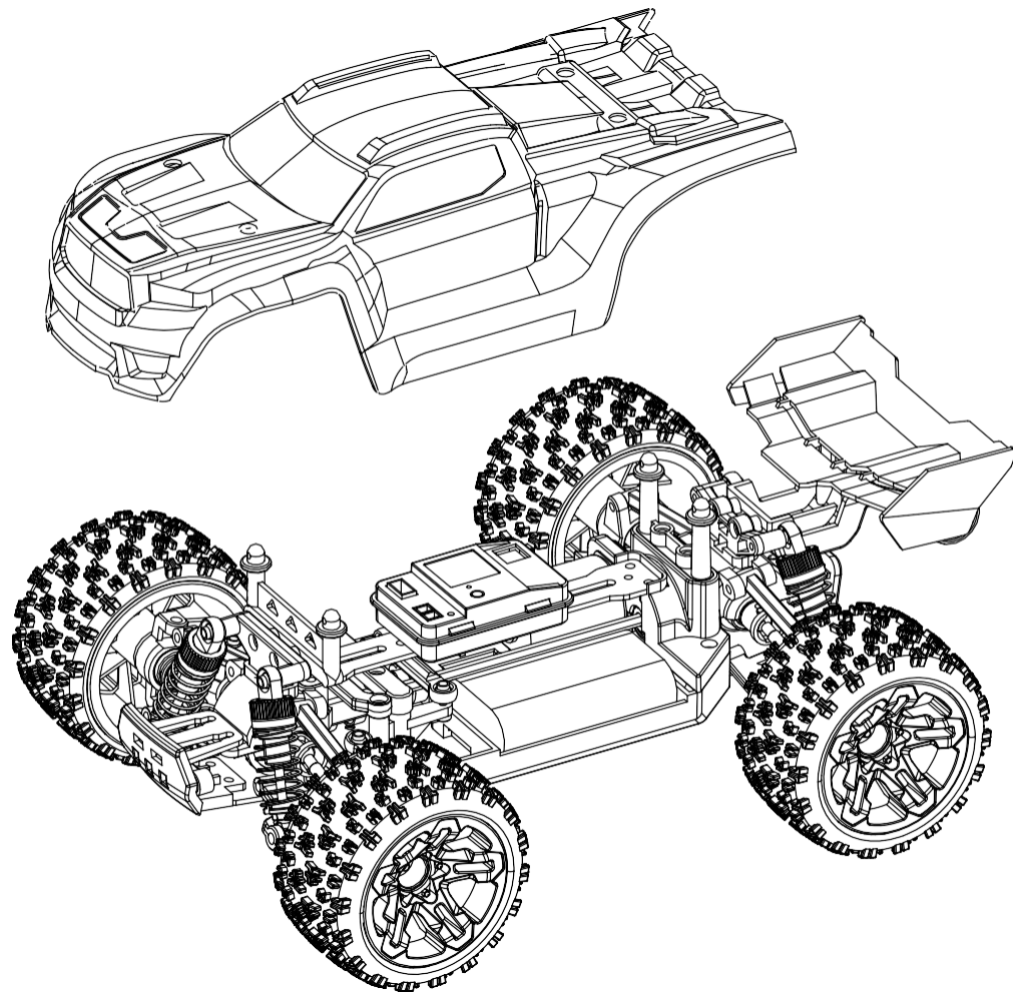



ABSiMA

**Absima GmbH
Gibitzenhofstr. 127a RG
90443 Nürnberg
Nemčija**

**Spletna stran:
www.absima.com**