

Produktinformation

25 03 125

Flachrundzange mit Schneide (Radiozange)

DIN ISO 5745

- Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
- Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten, auch an leicht bis mittelschwer zugänglichen Stellen
- Greifflächen gezahnt
- Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC




Allgemein

Artikel-Nr.	25 03 125
EAN	4003773043065
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	72 g
Abmessungen	125 x 54 x 12 mm
Norm	DIN ISO 5745
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 2,2 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 1,6 mm
Backendicke (am Gelenk) (T1)	7,0 mm
Spitzenbreite (W4)	2,5 mm
Spitzendicke (T2)	1,8 mm
Backenlänge (L3)	27,0 mm
Kopfbreite (W3)	13 mm

Technische Attribute

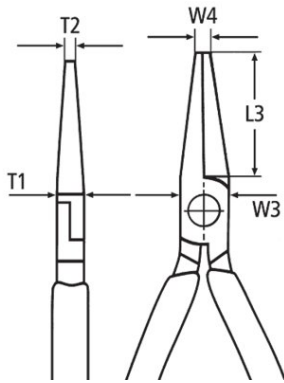

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten