

Produktinformation

30 33 160

- Hoch belastbar und verschleißarm
- Geeignet zum Greifen an leicht zugänglichen Stellen

Langbeckzange

DIN ISO 5745




Allgemein

Artikel-Nr.	30 33 160
EAN	4003773043539
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	111 g
Abmessungen	160 x 59 x 11 mm
Norm	DIN ISO 5745
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Backendicke (am Gelenk) (T1)	9,5 mm
Spitzenbreite (W4)	5,0 mm
Spitzendicke (T2)	2,5 mm
Backenlänge (L3)	41,0 mm
Kopfbreite (W3)	16,5 mm

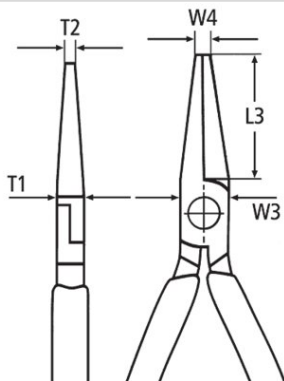

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten