

Produktinformation

88 03 250

KNIPEX Alligator®
Wasserpumpenzange


DIN ISO 8976



- **Guter Zugang zum Werkstück durch schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich**
- **Mehr Leistung und Komfort im Vergleich zu herkömmlichen Wasserpumpenzangen gleicher Länge: 9-stufige Rastenverstellung für 30 % mehr Greifkapazität**
- **Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten**
- **Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit**
- **Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung**
- **Robuste Bauart, unempfindlich gegen Verschmutzung; besonders geeignet für Arbeiten im Außenbereich**
- **Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen**

Allgemein	
Artikel-Nr.	88 03 250
EAN	4003773005742
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Gewicht	319 g
Abmessungen	250 x 50 x 13 mm
Norm	DIN ISO 8976
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden
Technische Attribute	
Einstellpositionen	9
Kapazität für Rohre Zoll (Durchmesser)	Ø 2 Zoll
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	46 mm
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 50 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

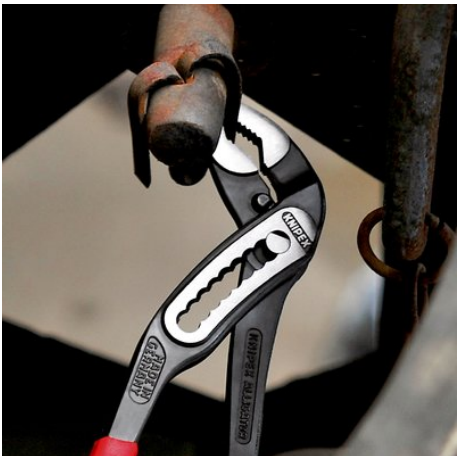



Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück; die gesamte Betätigungskraft kann zum Drehen der Werkstücke eingesetzt werden; festes Zusammendrücken der Zangenschenkel ist nicht erforderlich, dadurch weniger Kraftaufwand

