

DS42-430BL14

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

Min. Bildschirmgröße*	32 inch
Max. Bildschirmgröße*	55 inch
Max. Gewicht	50 kg (pro Bildschirm)
Bildschirme	1
VESA-Minimum	100x100 mm
VESA-Maximum	400x400 mm

FUNKTIONALITÄT


Typ	Schwenken
Abschließbar	Nicht abschließbar
Schwenkbereich (Grad)	+30°, -30°
Höhe	62,7 cm
Breite	53,4 cm
Tiefe	12,5 cm

INFORMATIONEN

Farbe	Schwarz
Hauptmaterial	Stahl
Garantie	5 Jahre
EAN code	8717371445355

*Bitte beachten: Die angegebenen Zollgrößen sind nur ein Anhaltspunkt, kombiniert mit dem Gewicht und den VESA-Größen. Das maximale Gewicht und die VESA-Größe sind absolute Beschränkungen für die Produkte und sollten nicht überschritten werden.

NEOMOUNTS ABSCHRAUBBARE

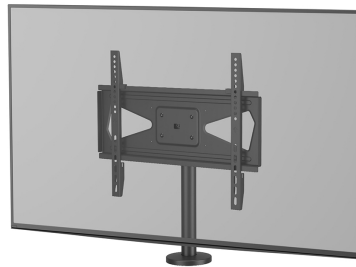

Neomounts



Neomounts


Neomounts DS42-430BL14 abschraubbare TV-Tischhalterung für 32-55" Bildschirme - Schwarz

Die Neomounts DS42-430BL14 ist eine abschraubbare TV-Tischhalterung für Bildschirme bis zu 55" mit einer Tragfähigkeit von 50 kg. Die TV-Halterung verfügt über eine praktische Schwenkoption (60°), um den Fernseher einfach im optimalen Blickwinkel zu positionieren.

Die DS42-430BL14 ist für Bildschirme geeignet, die dem Lochmuster 100x100 bis 400x400 mm entsprechen. Für nicht standardisierte Lochmuster hat Neomounts verschiedene optionale VESA-Adapterplatten im Angebot. Dank der internen Kabelführung können die Kabel sauber durch die Stange und die Tischplatte geführt werden. Der verschraubbare Sockel sorgt für eine solide Installation der TV-Halterung auf der Tischplatte.

DS42-430BL14

NEOMOUNTS ABSCHRAUBBARE

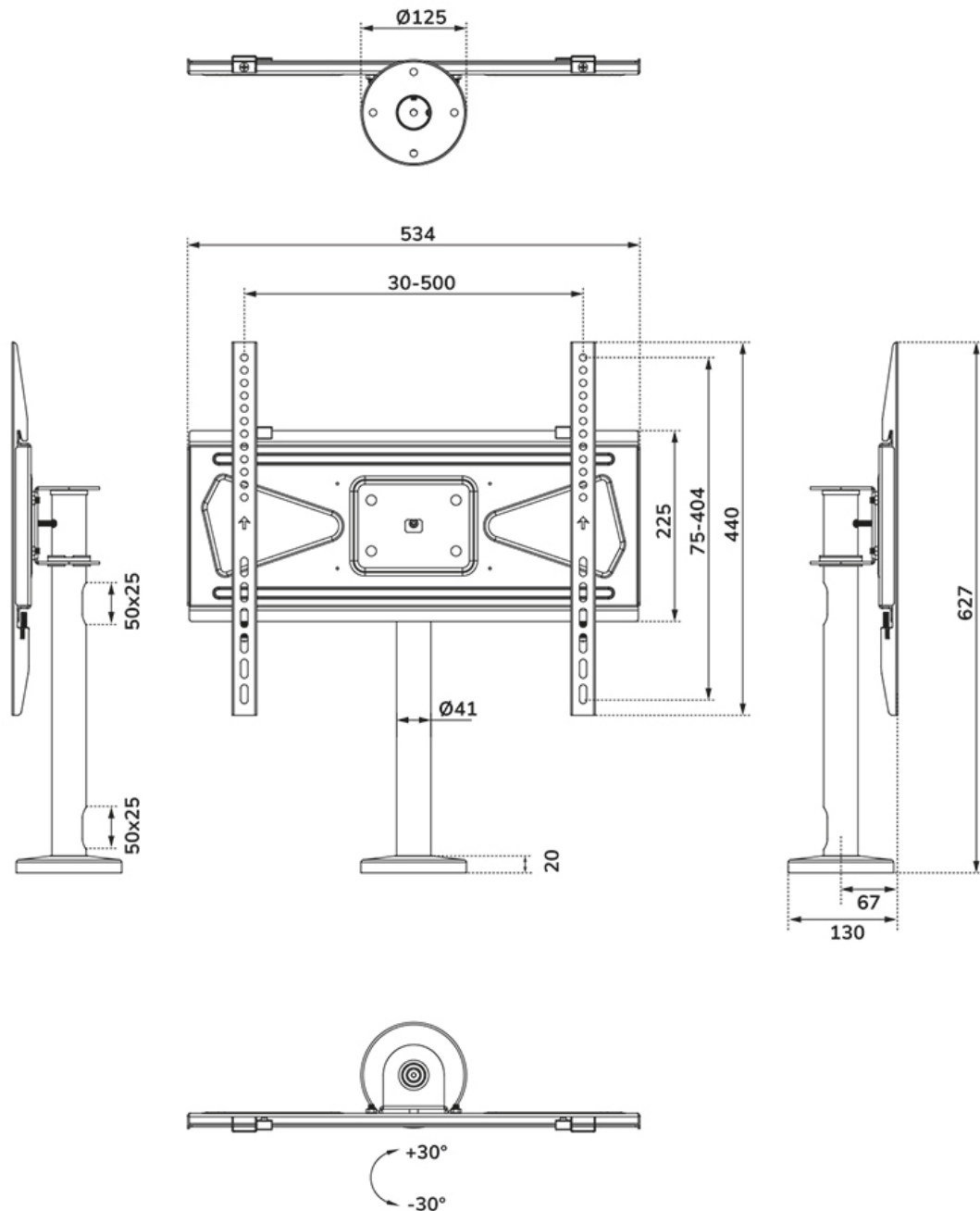

Neomounts

Measuring unit: mm