

DS45-430BL18

NEOMOUNTS TV-TISCHSTÄNDER

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

Min. Bildschirmgröße*	45 inch
Max. Bildschirmgröße*	90 inch
Max. Gewicht	60 kg (pro Bildschirm)
Bildschirme	1
VESA-Minimum	200x200 mm
VESA-Maximum	800x400 mm
Tischmontage	Ständer


FUNKTIONALITÄT

Typ	Fixiert
Höhenverstellung	10 cm
Abschließbar	Nicht abschließbar
Höhe	87,5 cm
Breite	94 cm
Tiefe	37,3 cm

INFORMATIONEN

Farbe	Schwarz
Hauptmaterial	Stahl
Garantie	5 Jahre
EAN code	8717371445287

*Bitte beachten: Die angegebenen Zollgrößen sind nur ein Anhaltspunkt, kombiniert mit dem Gewicht und den VESA-Größen. Das maximale Gewicht und die VESA-Größe sind absolute Beschränkungen für die Produkte und sollten nicht überschritten werden.

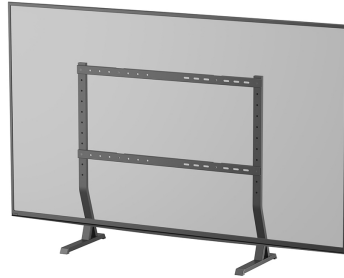

Neomounts



Neomounts


Neomounts DS45-430BL18 TV-Tischständer für 45-90" Bildschirme - Schwarz

Der Neomounts DS45-430BL18 ist ein TV-Tischständer für Bildschirme bis zu 90" mit einer Tragfähigkeit von 60 kg. Der TV-Ständer kann in der Höhe von 54,3-64,3 cm verstellt werden, um eine optimale Betrachtungsposition zu erreichen.

Für maximale Kompatibilität ist der DS45-430BL18 für Bildschirme geeignet, die dem Lochmuster 200x200 bis 800x400 mm entsprechen. Darüber hinaus ist der DS45-430BL19 auch für nicht standardisierte VESA-Lochmuster erhältlich. Die TV-Halterung DS45-430BL18 ist eine hervorragende Lösung für alle, die keine Löcher in die Wand bohren möchten oder die nicht mehr über den ursprünglichen TV-Ständer verfügen.

DS45-430BL18

NEOMOUNTS TV-TISCHSTÄNDER

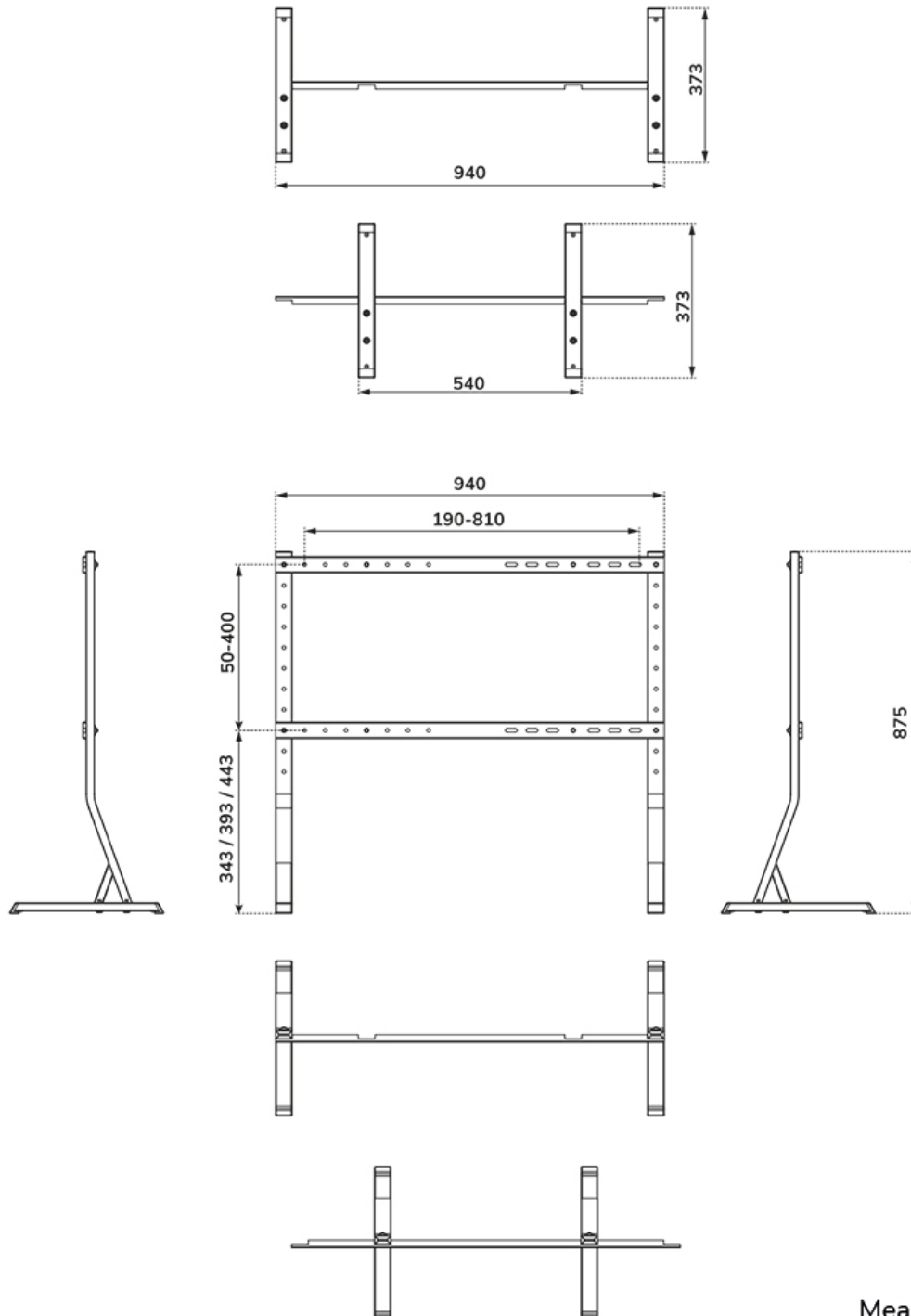

Neomounts

Measuring unit: mm