

DS45-430BL19

NEOMOUNTS TV-TISCHSTÄNDER

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

Min. Bildschirmgröße*	23 inch
Max. Bildschirmgröße*	75 inch
Max. Gewicht	40 kg (pro Bildschirm)
Bildschirme	1
VESA-Minimum	200x200 mm
VESA-Maximum	800x400 mm
Tischmontage	Ständer


FUNKTIONALITÄT

Typ	Fixiert
Höhenverstellung	6,2 cm
Abschließbar	Nicht abschließbar
Höhe	73,5 cm
Breite	42,6 cm
Tiefe	35,5 cm

INFORMATIONEN

Farbe	Schwarz
Hauptmaterial	Stahl
Garantie	5 Jahre
EAN code	8717371445294

*Bitte beachten: Die angegebenen Zollgrößen sind nur ein Anhaltspunkt, kombiniert mit dem Gewicht und den VESA-Größen. Das maximale Gewicht und die VESA-Größe sind absolute Beschränkungen für die Produkte und sollten nicht überschritten werden.

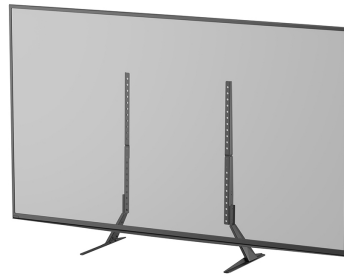

Neomounts



Neomounts


Neomounts DS45-430BL19 TV-Tischständer für 23-75" Bildschirme - Schwarz

Der Neomounts DS45-430BL19 ist ein TV-Tischständer für Bildschirme bis zu 75" mit einer Tragfähigkeit von 40 kg. Der TV-Ständer kann in der Höhe von 42,6-102,6 cm verstellt werden, um eine optimale Betrachtungsposition zu erreichen.

Für maximale Kompatibilität ist der DS45-430BL19 für Bildschirme geeignet, die dem Lochmuster 200x200 bis 800x400 mm entsprechen. Darüber hinaus ist der DS45-430BL19 auch für nicht standardisierte VESA-Lochmuster erhältlich. Die TV-Halterung DS45-430BL19 ist eine hervorragende Lösung für alle, die keine Löcher in die Wand bohren möchten oder die nicht mehr über den ursprünglichen TV-Ständer verfügen.

DS45-430BL19

NEOMOUNTS TV-TISCHSTÄNDER

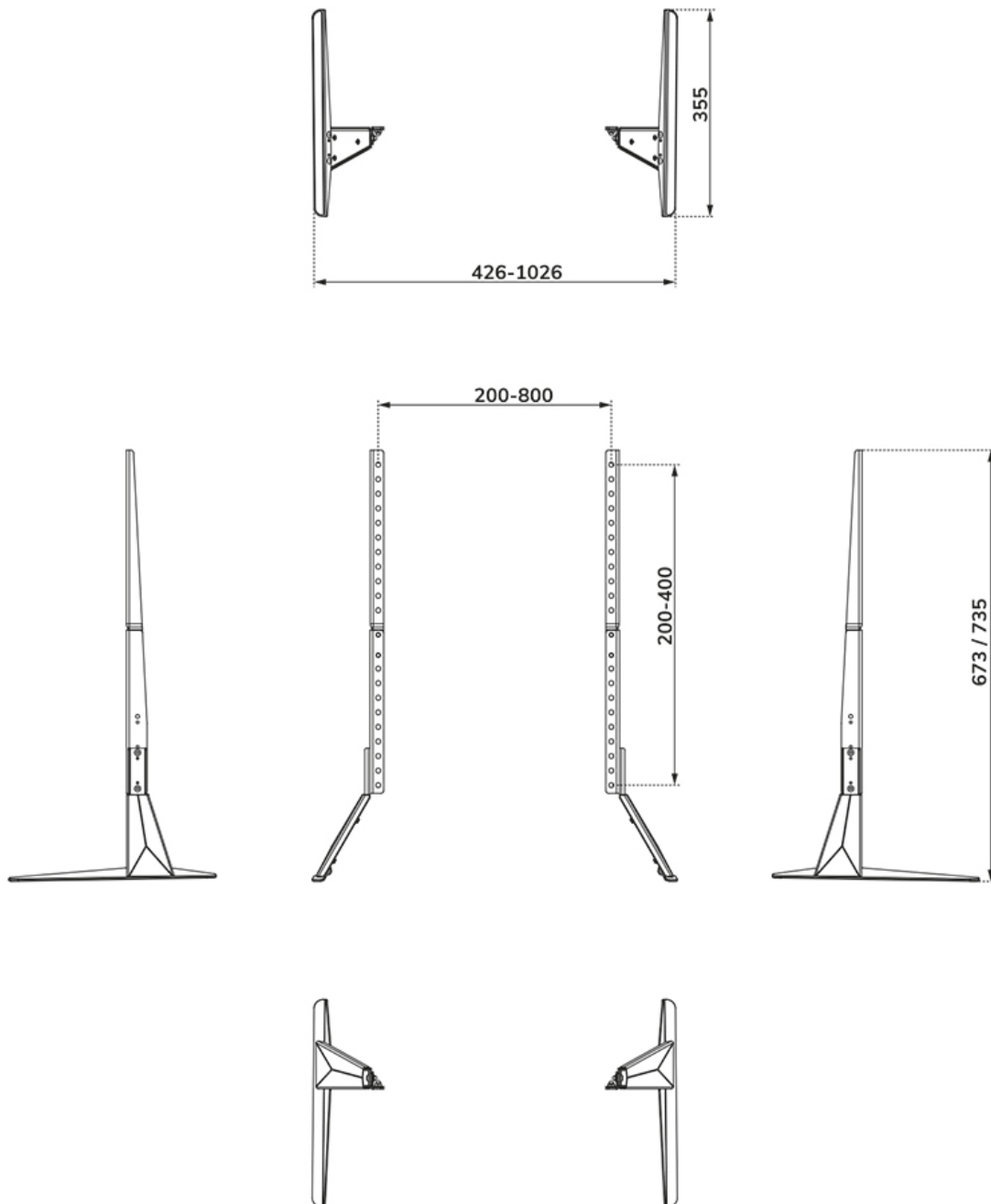

Neomounts

Measuring unit: mm