



## Mercedes-Benz Arocs, smetarsko vozilo

22691, 22692

**AMEWI**





## Dobrodošli v podjetju AMEWI

AMEWI Trade GmbH je mednarodno dejavno uvozno in veleprodajno podjetje na področju RC modeliranja in igrač s sedežem v Borchnu pri Paderbornu. Naša ponudba izdelkov obsega več kot 10.000 izdelkov. Med njimi so predvsem daljinsko vodeni modeli avtomobilov, helikopterjev, čolnov in tankov ter široka paleta dodatne opreme in vseh potrebnih rezervnih delov. Naša prodajna mreža vključuje več kot 700 specializiranih in spletnih trgovcev po vsej Evropi.

Če izdelke AMEWI kupujete kot končni uporabnik, sklenete pogodbo s prodajalcem na drobno. V primeru garancijskega zahtevka se vedno obrnite na prodajalca.

AMEWI Trade GmbH  
Nikolaus-Otto-Str. 18  
33178 Borchon  
Nemčija

Servisni časi: torek 9:30 – 12:00 | četrtek 14:00 – 16:30  
Telefon: +49 180 5009821 (stacionarni telefon 14Ct/min., mobilni telefon največ 42Ct/min.) Podpora: <https://amewi.com/Support>

**Opombe o skladnosti**

Ta model je bil izdelan v skladu s trenutnim stanjem tehnike. Izdelek izpolnjuje zahteve veljavnih evropskih in nacionalnih direktiv. Skladnost CE je bila preverjena. Družba AMEWI Trade GmbH izjavlja, da je ta izdelek skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2014/53/EU (RED). Celotno besedilo izjave o skladnosti je na voljo na

<https://amewi.com/Konformitaetserklaerungen>

Za dodatna vprašanja o izdelku in skladnosti se obrnite na

AMEWI Trade GmbH Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borcheln ali prek spletne strani <https://amewi.com>.

**Informacije o varnosti in nevarnosti**

Vsaka škoda, ki nastane zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, pomeni izgubo garancije. Za posledično škodo ne prevzemamo nobene odgovornosti! Ne prevzemamo odgovornosti za materialno škodo ali telesne poškodbe, nastale zaradi nepravilnega ravnanja ali neupoštevanja varnostnih navodil! Zaradi varnosti in odobritve (CE) nepooblaščen predelava in/ali sprememba naprave ni dovoljena. Modela ne razstavljajte.

Pozor na majhne dele. Nevarnost zadušitve ali poškodb zaradi majhnih delov.

Izdelek ni igrača in ni primeren za osebe, mlajše od 14 let. Izdelek ne sme biti vlažen ali moker.



## Opombe o baterijah in odstranjevanju /



Baterije / akumulatorji ne sodijo v roke otrok.

Baterije ali akumulatorske baterije lahko zamenja le odrasla oseba. Baterij za ponovno polnjenje nikoli ne mešajte s suhimi baterijami. Nikoli ne mešajte polnih baterij z napol praznimi baterijami. Nikoli ne mešajte akumulatorskih baterij različnih kapacitet. Nikoli ne poskušajte polniti suhih baterij. Poskrbite za pravilno polarnost. Okvarjene baterije/polnilnike je treba ustrezno odstraniti (nevarni odpadki). Nikoli ne izvajajte postopka polnjenja brez nadzora. Če imate vprašanja o času polnjenja, preberite navodila za uporabo ali se obrnite na proizvajalca.

Pred uporabo ali polnjenjem litij-ionske baterije preberite varnostna navodila in opozorila. Takoj prenehajte uporabljati ali polniti baterijo, če začne puščati, če doseže temperaturo nad 70 °C ali če se pojavi kaj drugega nenavadnega. Baterije vedno polnite in shranjujte na ognjevarni površini ali v ognjevarni vrečki LiPo. Za baterije Li-Po/Li-Ion uporabljajte samo usposobljen in poseben polnilnik za baterije Li-Po/Li-Ion ali polnilnik NiMH za baterije NiMH.

Nikoli ne polnite baterije brez nadzora. Ne polnite baterije, če je napetost polnjenja višja od 4,2 V/celico. Ne polnite baterije s polnilnim tokom nad 2C. Preverite in se prepričajte, da uporabljate kvalificiran polnilnik. Nekvalificiran polnilnik lahko povzroči požar. Ne praznite baterije s tokom, ki presega največji dovoljeni tok praznjenja. V nasprotnem primeru se bo baterija pregrela. To lahko povzroči razpočenje, požar ali eksplozijo. Akumulatorja nikoli ne razstavljajte, ne prebadajte, ne udarjajte, ne spuščajte, ne kratite in/ali ne mečite v ogenj. Nepravilna uporaba, kot sta kratek stik ali prekomerno polnjenje, lahko privede do eksplozije ali požara. Baterijo hranite na varnem mestu, kjer je dojenčki ali otroci ne morejo doseči.

Zgoraj navedeno opozarja na nevarnost uporabe baterije. Uporabnik prevzame polno odgovornost za rezultate uporabe baterije. Nujno upoštevajte naša varnostna navodila, ki jih najdete na spletni strani <https://amewi.com/downloads/manuals/Akku->. Varnostna navodila.pdf.



## Navodila za odstranjevanje /



Družba AMEWI Trade GmbH je registrirana pri fundaciji EAR pod reg. št. DE 77735153 in reg. št. 93834722 ter vse rabljene elektronske komponente ustrezno reciklira. Električnih in elektronskih naprav ne smete odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ob koncu življenjske dobe izdelek odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi. Kot končni uporabnik ste po zakonu (Uredba o baterijah) dolžni vrniti vse uporabljene baterije in akumulatorske baterije; odlaganje z gospodinjskimi odpadki je prepovedano!

Baterije/polnilne baterije, ki vsebujejo nevarne snovi, so označene s sosednjimi simboli, ki označujejo, da je odstranjevanje z gospodinjskimi odpadki prepovedano. Dodatne oznake za ustrezno težko kovino so Cd = kadmij, HG = živo srebro, Pb = svinec (oznake so prikazane na baterijah/akumulatorjih, npr. pod simbolom koša za odpadke, prikazanim na levi strani).



Na podlagi oznak RoHS proizvajalec potrjuje, da so bile med proizvodnjo upoštevane vse mejne vrednosti.

Na podlagi označevanja RoHS proizvajalec potrjuje, da so bile med proizvodnjo upoštevane vse mejne vrednosti.



Baterije, označene s simbolom za recikliranje, lahko odvržete v kateri koli zabojnik za zbiranje odpadnih baterij (na blagajni večine supermarketov). Ne smete jih odlagati med preostale ali gospodinjske odpadke.



Podjetje Amewi Trade GmbH sodeluje v dualnem sistemu za prodajno embalažo prek podjetja Landbell AG. Uporabljeno embalažo od zasebnih končnih uporabnikov (gospodinjstva, rumena vreča, rumeni zabojnik) zbirajo partnerska podjetja (podjetja za odstranjevanje), jo sortirajo in ustrezno reciklirajo. Sodelovanje v dvojnem sistemu prispeva k zmanjšanju emisij CO<sub>2</sub>.

**Vielen Dank / Hvala.**

Zahvaljujemo se vam za nakup modela Amewi. Pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za prihodnjo uporabo.

**POZOR / OPOZORILO!**

Ta model na daljinsko upravljanje ni igrača. Sestavljen je iz številnih majhnih delov in ni primeren za otroke, mlajše od 14 let.

Za daljinski upravljalnik so potrebne štiri 1,5V baterije AA.

Za model se uporablja 7,4V litijeva baterija (priložena).

V izogib poškodbam prste vedno držite stran od pogonskih delov in drugih gibljivih delov.

Motor modela se močno segreje. Da bi se izognili opeklinam, počakajte, da se motor po uporabi ohladi za 10–15 minut, preden se ga dotaknete.

**O neprimerni uporabi**

Modela in dodatne opreme, kot sta baterija ali daljinski upravljalnik, ne razstavljajte ali kakor koli spreminjajte. Izdelka ne uporabljajte nepravilno ali nezakonito in ga ne uporabljajte na način, ki bi lahko ogrozil druge ali vas.

**Največja moč prenosa**

|                                                           |               |                                                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| Delovna frekvenca                                         | 2409–2450 MHz | Delovna frekvenca:                                        |
| Največja moč radijske frekvence:<br>Največja največja moč | –6,7dBm       | Največja moč radijske frekvence:<br>Največja največja moč |


**Pomembne opombe /**

Opomba: Ta izdelek je izdelan v skladu s strogimi smernicami za delovanje ter izpolnjuje varnostne standarde in zahteve. Ta izdelek ni primeren za otroke, mlajše od 14 let. Proizvajalec ni odgovoren za morebitne poškodbe ali nesreče, ki bi nastale zaradi uporabe neobičajnih delov, prekomerne obrabe, nepravilne montaže ali delovanja. Ta izdelek uporabljajte varno in odgovorno.


**Previdnostni ukrepi /**

Pred uporabo modela preberite naslednje varnostne informacije.

Modela ne uporabljajte v dežju, snegu ali nevihtah. Če tekočina prodre v elektroniko, se lahko nepopravljivo poškoduje.

Modela ne uporabljajte v okolju, ki ga ne vidite.

Motnje signala lahko povzročijo nenadzorovano delovanje modela. Modela ne uporabljajte na naslednjih lokacijah:

|                                                                                                         |                                               |                                    |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         |                                               |                                    |                                                            |
| v bližini radijskega stolpa, drogov mobilne telefonije ali drugih krajev z aktivnimi radijskimi valovi. | V bližini množice ljudi ali na javnih mestih. | v bližini rek, ribnikov ali jezer. | v bližini električnih stebrov ali drugih oddajnih stolpov. |

Modela ne uporabljajte, če ste utrujeni, se slabo počutite, ste pili alkohol ali jemali droge – to lahko povzroči poškodbe vas ali drugih.

Da bi se izognili opeklinam, se med uporabo ali takoj po njej nikoli ne dotikajte pogonskih delov in motorjev, saj so lahko zelo vroči.


Nepravilno delovanje oddajnika lahko povzroči poškodbe vas ali drugih oseb. Pred uporabo modela se morate nujno seznaniti z načinom delovanja.

Pred uporabo preverite model in daljinski upravljalnik. Preverite, ali so vijaki dobro zategnjeni. Po končani uporabi modela vedno najprej izklopite model in nato daljinski upravljalnik. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da bo model izgubil nadzor.

Če se model znajde zunaj dosega, lahko postane neoviran. Oddajnik naj bo vedno v bližini modela.



- Preden začnete z delom, obvezno preberite priročnik.

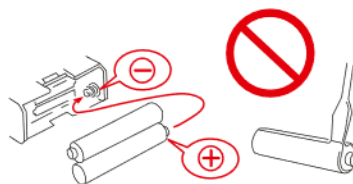


- Ne spreminjajte polaritete/odpiranja baterij za oddajnik.



Ker izdelek vsebuje majhne dele, ga hranite stran od majhnih otrok.

- stran od majhnih otrok.

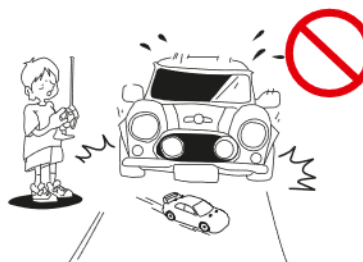

- Ne vozite in ne letite na javnih cestah ali v gneči.



Die Fernsteuerung / The remote-control

Nizka prestava

Navodila za uporabo prestavne ročice: Če vozilo vozi hitro, mehanizem prestavne ročice ne bo deloval. Prestavljanje je mogoče le do hitrosti 10 %.

Visoka prestava

Upravljanje glasnosti

Vklop/izklop/\_  
rog/\_

Izklop/\_

Svetlobni cikel

Vklopljeno /



Naprej  
Naprej



Zavora/

Stikalo za  
vklop/izklop

Prikazo  
valnik

Spuščanje  
karoserije tovornjaka

Levo  
Levo  
Desno  
Desno

Dviganje  
telesa

|        |  |                                      |
|--------|--|--------------------------------------|
| Zavora |  | Med vožnjo potegnite ročico navzdol. |
|--------|--|--------------------------------------|

|                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMEWI</b>         |   | Potisnite vzvodni vzročaj za uporabo Mercedes-Benz Arocs Muldenkipper / Dump Truck                                                                                                                                                                 |
| Nazaj Nazaj<br>Nazaj |  | Potegnite ročico navzdol, da zavrete. Potegnite ročico nazaj v nevtralni položaj in nato ponovno potegnite navzdol za vzvratno vožnjo.<br>Potegnite ročico navzdol, da zavirate, se vrnite v sredino in nato potegnite navzdol za vzvratno vožnjo. |



Tovornjak



Kabina

Kabina

Karoserija

Karoserija

Žarometi

Žarometi



Zadnje luči

Zadnje luči

Pedal za

Pedalček za akumulator



## Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik





1. Odprite predal za baterije.
2. Vstavite štiri 1,5V baterije AA. Upoštevajte pravilno polarnost.
3. Zaprite predalček za baterije.



- 1.
- 2.
- 3.



## Vstavljanje baterij

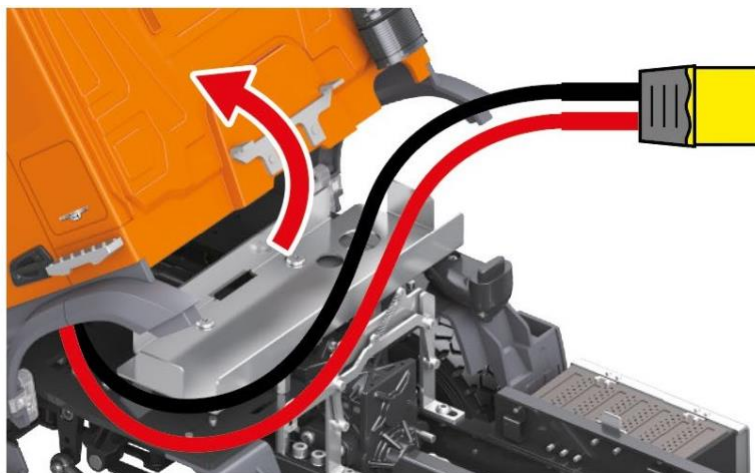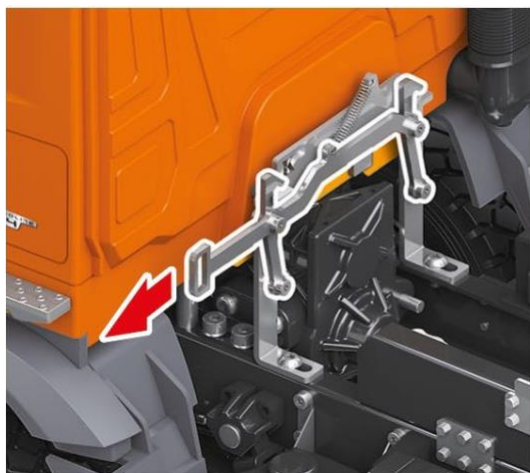

1. Odprite zapah na zadnjem delu kabine, kot je prikazano, in kabino nagnite naprej.

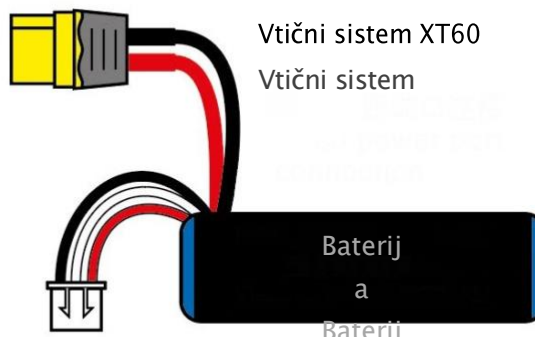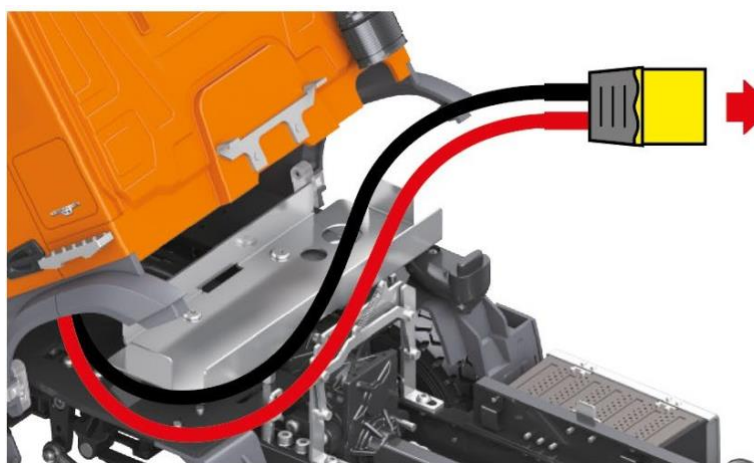

1. Priključite baterijo na elektroniko vozila.




3. vstavite baterijo v predal za baterijo in zaprite voznikovo kabino.



### Polnjenje baterije / Polnjenje baterije

1. Polnilnik priključite v električno vtičnico.

1. Polnilnik priključite v električno vtičnico.

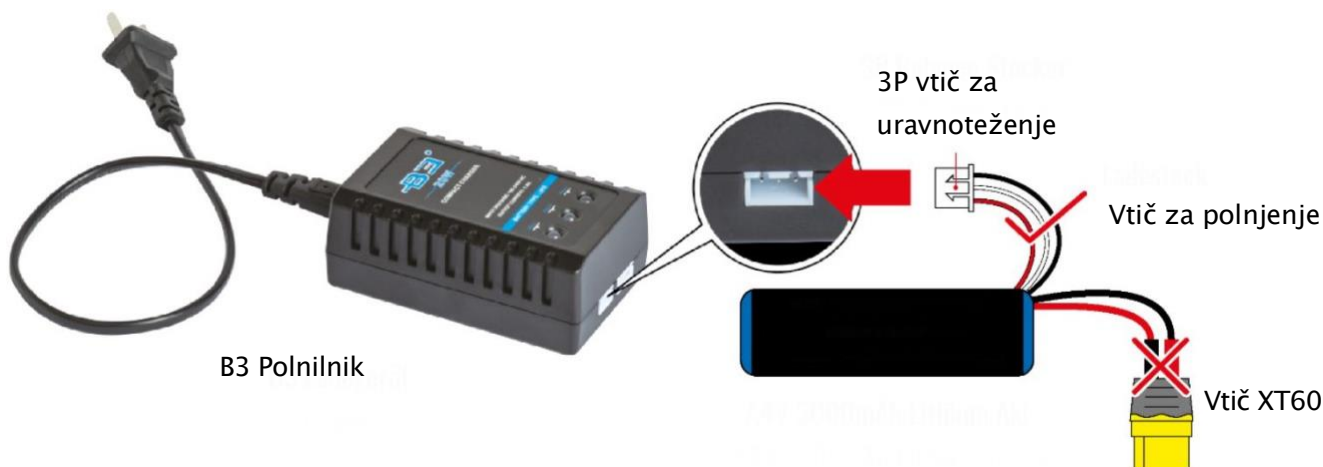

### Ladestandsanzeige / Svetlobni indikator med polnjenjem

Baterija ni priključena



Svetijo zelene  
LED diode

Postopek



Sveti rdeča  
LED dioda

Postopek polnjenja je



Sveti zelena  
LED dioda

Polnilec lahko polni dvo- in tricelične litijeve baterije. Vsaka dioda LED pomeni eno celico.

Čas polnjenja je 4–5 ur. Takoj po končanem polnjenju odklopite baterijo s polnilnika. Upoštevajte navodila za ravnanje z baterijami in akumulatorji v tem priročniku.



### Indikator stopnje napolnjenosti

Polnilec, kabel, vtičnice in vtiče je treba redno preverjati, ali niso poškodovani. Če so poškodbe, ne uporabljajte ustreznega dela, dokler ga ne zamenjate.



### Zagon

1. Prepričajte se, da so baterije v daljinskem upravljalniku nove in pravilno vstavljene ter da je baterija napolnjena in pravilno priključena.
2. Prepričajte se, da so vsi vzvodi in stikala na daljinskem upravljalniku v nevtralnem položaju.
3. Vključite daljinski upravljalnik (pritisnite in držite stikalo za vklop/izklop). Preklopite stikalo SWC navzgor, zaslišali boste zvok zagona motorja. Stikalo obrnite nazaj v sredinski položaj. Zdaj boste slišali zvok delujočega motorja.





## Izklop /

1. Pritisnite stikalo SWC navzgor in nato nazaj v sredinski položaj. Ne boste več slišali zvoka, kar pomeni, da je elektronika vozila izklopljena.
2. Odklopite akumulator od elektronike vozila in ga odstranite iz predala.

1.



## Razsvetljava /

Osvetlitev vozila lahko preklopite v različne načine s stikalom SWD na daljinskem upravljalniku.





Vožnja /



Naprej



Rückwärts / nazaj



Naprej desno

Naprej desno



Naprej levo

Naprej levo





Nazaj v desno

Nazaj v desno

Back right



Nazaj levo

Nazaj levo

Back left



Telo  
navzgor Telo  
tovornjaka  
navzgor



Karoserija  
navzdol  
Karoserija  
tovornjaka  
navzdol






Da se izognete poškodbam, prste vedno držite stran od premikajočih se delov.





Parameter /

Največji kot nagibanja je 47°.

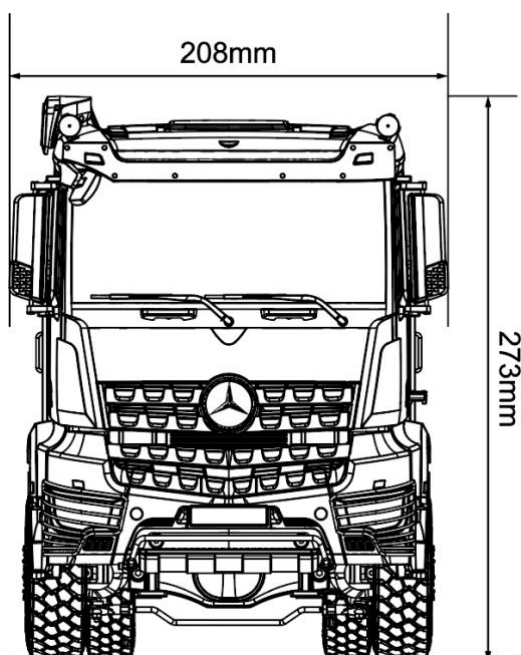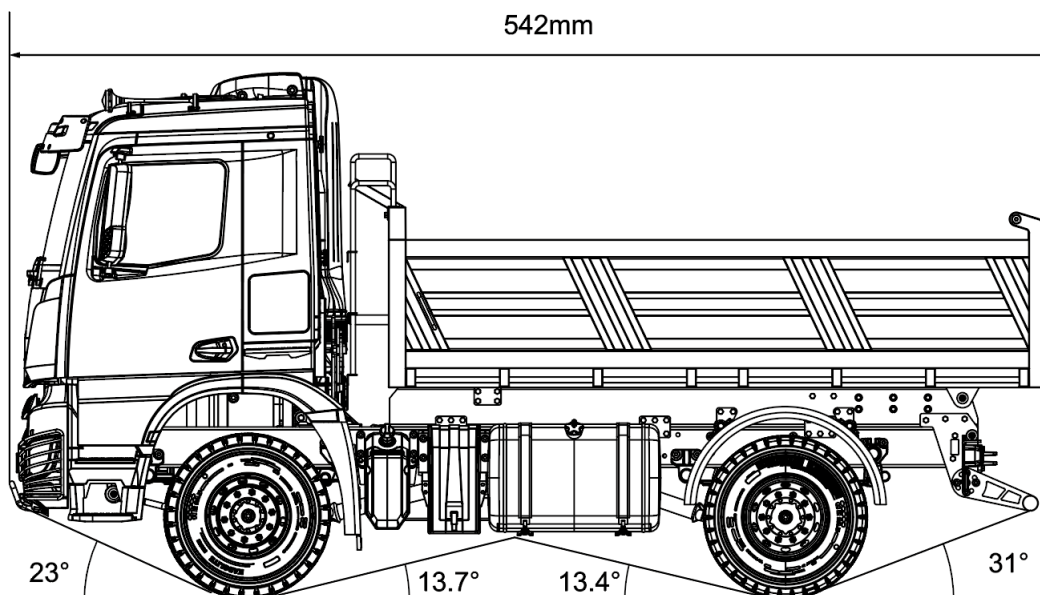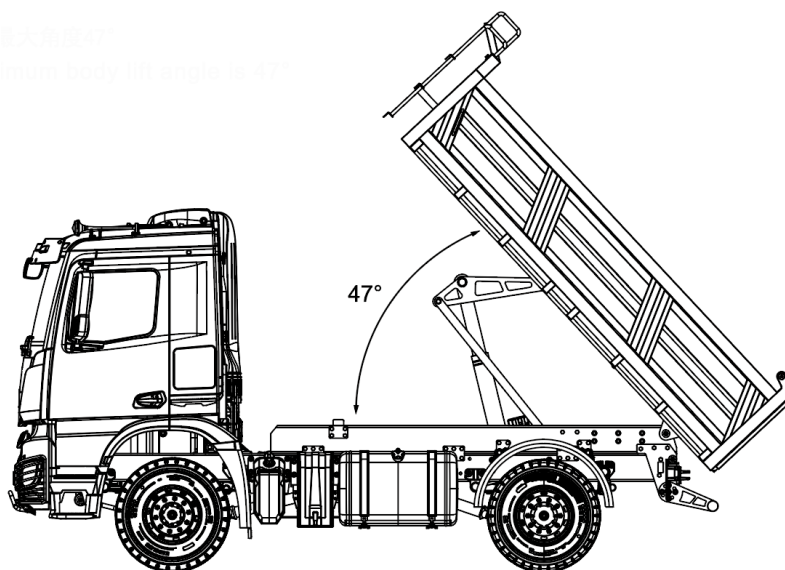

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Kot približevanja       | 23°                     |
| Kot približevanja zadaj | 31°                     |
| Celotna dolžina         | 542 mm                  |
| Celotna širina          | 208 mm                  |
| Celotna višina          | 273 mm                  |
| Svetla višina           | 26 mm                   |
| Premer pnevmatike       | Premer pnevmatike 85 mm |



**AMEWI**  
SAMO Z DALJINSKIM UPRAVLJANJEM.

