

Pulsierender Sprinkler, On/Off, Stativ/Erdspieß

Originalanleitung: Modell 1027029 / 1027050

ACHTUNG! Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Benutzung durch.

ACHTUNG! Schließen Sie immer die Wasserquelle (Wasserhahn) nach der Verwendung der Gartenbewässerungsprodukte. • Gefahr von Stromschlägen - Richten Sie den Wasserstrahl nicht auf oder in die Nähe von elektrischen Anschlüssen, Produkten oder Steckdosen. • Richten Sie den Wasserstrahl nicht auf Personen oder Tiere. • Kein Trinkwasser. • Nur für den nicht-kommerziellen Gebrauch - bei gewerblicher Nutzung erlischt die Garantie. Nur für die Bewässerung mit einem Wasserhahn im Freien. Nicht für den Gebrauch in Innenräumen oder an Haushaltsgeräten. • Empfohlener Druck 4 bar. • Nicht mit Wasser mit einer Temperatur von mehr als 38 °C verwenden. • Vor der Lagerung in frostfreier Umgebung abnehmen und entleeren. • Lassen Sie das Produkt nicht unter Druck stehen, wenn es unbeaufsichtigt ist.

Entsorgung

WICHTIG! Entsorgen Sie das Produkt über oder durch Ihre kommunale Sammelstelle für Recycling.

Garantiebedingungen Der Hersteller repariert oder ersetzt über den Händler alle Teile des Produkts, die sich aufgrund von Herstellungsfehlern als fehlerhaft erweisen, für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Kaufdatum. Dieser Service unterliegt folgender Bedingung: Das Gerät wurde gemäß den Empfehlungen in der Bedienungsanleitung für den vorgesehenen Zweck verwendet. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Mängel, die auf Manipulation, unsachgemäßen Gebrauch oder Verschleiß zurückzuführen sind. Die Garantie ist nur dann gültig, wenn der Kunde das Produkt vollständig in allen seinen Teilen zusammen mit dem Kaufbeleg oder einem anderen Dokument, das das Kaufdatum belegt, an den Händler zurückschickt. Die Garantie wird durch die Lieferung eines voll funktionsfähigen Ersatzgerätes oder durch die Reparatur des defekten Gerätes erfüllt. Der Hersteller behält sich das Recht vor, zwischen diesen Optionen zu wählen.

EU-Konformitätserklärung Fiskars Oy, Finnland, bestätigt hiermit, dass die Sprinkleranlagen von Fiskars beim Verlassen des Werks Fiskars den harmonisierten EU-Richtlinien, den EU-Sicherheitsnormen und den produktspezifischen Normen entsprechen. Dieses Zertifikat verliert seine Gültigkeit, wenn die Geräte ohne Genehmigung von Fiskars modifiziert werden. CE-Konformitätserklärung in Übereinstimmung mit der europäischen Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Anhang I und anderen anwendbaren Richtlinien.

Verwendung Stellen Sie die Bewässerungsfläche, die Reichweite und das Sprühbild mit den Bedienungsknöpfen ein:

1. Einstellung der Bewässerungsmenge. • Einstellen der Bewässerungsmenge bis zu Ø 26 Meter durch Drehen des Abstandsreglers (E).
2. Sprühbild einstellen. • Durch Drehen des Diffusorstiftes (D) kann das Sprühbild von kräftigem Strahl bis zu sanftem Nebel eingestellt werden.
3. Einstellung der Bewässerungsfläche. • Einfaches Verstellen des Bereichs mit dem Drehschalthebel von Teil- (F1, F2) bis 360° Abdeckung (F3).
4. Um die Wasserzufuhr zu schließen, legen Sie den On/Off-Regler (C) um.

Lagerung

1. Lagern Sie das Produkt in einer frostfreien Umgebung.
2. Vor dem Lagern abnehmen (wenn es eine Durchflusskontrolle hat, auf ON-Stellung drehen) und den Regner entleeren.

Wartung

1. Halten Sie das Produkt sauber. • Verbinder und Sprinklerkopf können für eine effizientere Reinigung abgenommen werden. • Reinigung mit Wasser.
2. Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort und vor Sonnenlicht geschützt.
3. Scharniere, rotierende Teile und andere bewegliche Teile können bei Verklebung geschmiert werden.
4. Zum Abnehmen von Verbinder und Sprinklerkopf aufschrauben (I).

Fehlerbehebung

PROBLEM: Sprinkler dreht sich nicht hin und her.

MÖGLICHE URSACHE: Hahn ist geschlossen.
ABHILFE: Öffnen Sie den Hahn.

MÖGLICHE URSACHE: On/Off-Regler ist in Off-Stellung. **ABHILFE:** Drehknopf in Position On drehen.

MÖGLICHE URSACHE: Unzureichender Wasserdruck. **ABHILFE:** Empfohlener Betriebsdruck 4,0 bar.


MÖGLICHE URSACHE: Angeschlossener Schlauch ist verdreht/geknickt. **ABHILFE:** Schlauch prüfen.

PROBLEM: Sprinkler dreht sich zu einer Seite und stoppt


MÖGLICHE URSACHE: Unzureichender Wasserdruck. **SOLUTION:** Empfohlener Betriebsdruck 4,0 bar.

PROBLEM: Sprinkler deckt nicht 360° ab.
MÖGLICHE URSACHE: Der Auslösehebel (F3) befindet sich in der unteren Position. **ABHILFE:** Klappen Sie den Auslösehebel (F3) nach oben für eine 360° Abdeckung.


Pulsierender Sprinkler, On/Off, Stativ/Erdspieß

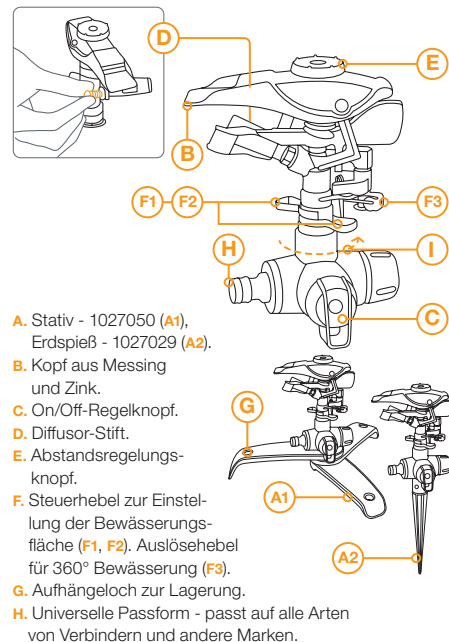

Bewässerungsmenge

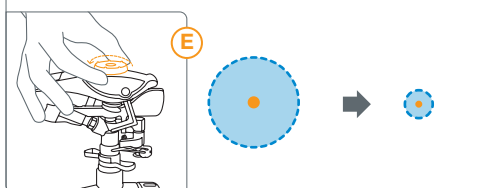

Bewässerungsfläche

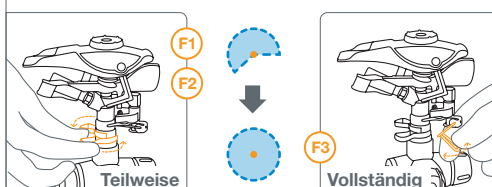

Empfehlung für die Größe des Gartens:
Für extra große Gartenflächen (600 m² und mehr)*.
* Gemäß Fiskars Leitfaden für Gartengrößen

EMFOHLENER BETRIEBSDRUCK	4,0bar
BETRIEBSTEMPERATUR	5 – 50 °C
MAX. WASSERTEMPERATUR	38 °C
BEWÄSSERUNGSREICHWEITE BIS ZU**	Ø 26m

** Die Leistung ist auf den Betriebsdruck bezogen