



Navodila za uporabo
Instruction manual
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso




Navodila za uporabo
www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals

TFA




Kat. št. 60.2563.10

Sl. 1

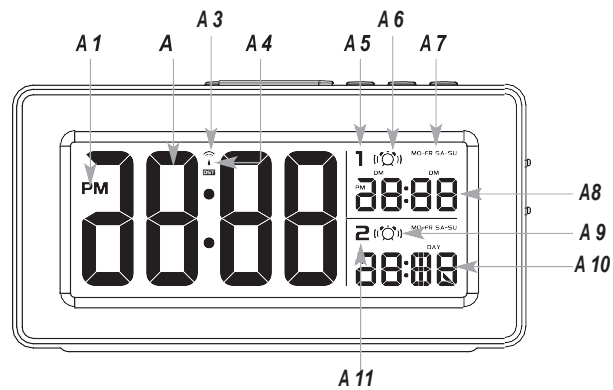


- 2 -

Sl. 2

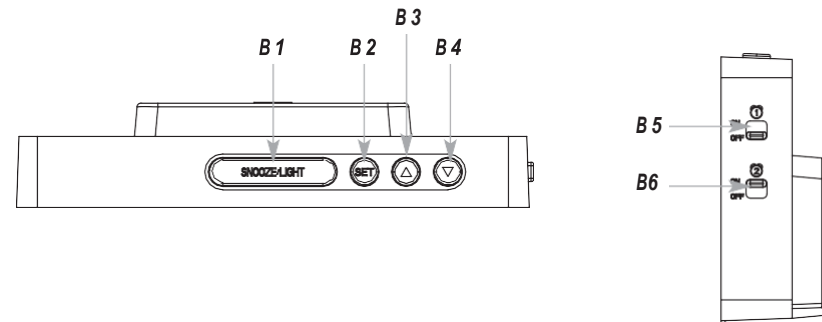

- 3 -

Sl. 1

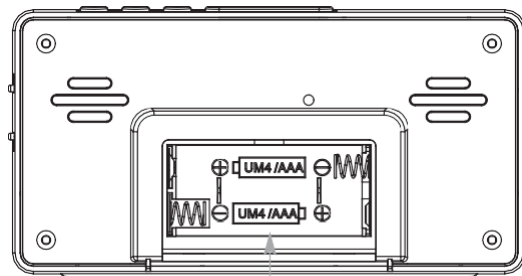

- 4 -

Radijski budilnik z dvema budilnima časoma [®]

Hvala, da ste se odločili za ta aparat podjetja TFA.

1. Pred začetkom dela z napravo

- **prosimo, da natančno preberete navodila za uporabo.**
- S spoštovanjem navodil za uporabo boste preprečili poškodbe naprave in ogrožanje vaših zakonskih pravic do reklamacije zaradi napačne uporabe.
- **Posebej upoštevajte varnostna navodila!**
- **Navodila za uporabo shranite na varno mesto!**

2. Za vašo varnost

- Izdelka ne uporabljajte drugače, kot je opisano v tem navodilu.

F**Pozor!**

- 5 -

Radijski budilnik z dvema budilnima časoma

- Napravo in baterije hranite izven dosega otrok.
- Majhni deli lahko otroci (mlajši od treh let) pogoltnejo.
- Baterije vsebujejo zdravju škodljive kisline in so lahko pri zaužitju smrtno nevarne. Zaužitje baterije lahko v dveh urah povzroči hude notranje opekline in smrt. Če sumite, da je bila baterija zaužita ali je kako drugače prišla v telo, takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Baterij ne mečite v ogenj, ne kratkostičite, ne razstavljajte in ne polnite. **Nevarnost eksplozije!**
- Da bi preprečili iztekanje baterij, je treba izrabljene baterije čim prej zamenjati.
- Nikoli ne uporabljajte hkrati starih in novih baterij ali baterij različnih tipov. Če je baterija iztekla, se izogibajte stiku s kožo, očmi in sluznico. Po potrebi takoj sperite prizadeta mesta z vodo in poiščite zdravniško pomoč.

Radijska budilka z dvema budilnima časoma**F OPOZORILO**

- Samovoljno popraviljanje, predelava ali spreminjanje naprave ni dovoljeno.
- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, vibracijam in tresljajem.
- Napravo očistite z mehko, rahlo vlažno krpo. Ne uporabljajte drgnilnih sredstev ali topil!
- Naprava je primerna samo za uporabo v notranjih prostorih. Zaščitite pred vlago!
- Če naprave dalj časa ne boste uporabljali, odstranite baterije, da se naprava izklopi.

3. Sestavni deli**A: Zaslon (slika 1):****A 1:** PM pri 12-urnem sistemu**A 3:** Simbol radijskega signala**A 2:** , ura/leto**A 4:** Simbol poletnega časa DST

Radijska budilka z dvema časoma budjenja**A 5:** Alarm 1**A 7:** Ritm budilke**A 9:** Simbol alarma 2**A 11:** Alarm 2**A 6:** Simbol alarma 1**A 8:** čas budilke 1/datum**A 10:** čas budilke 2/dan v tednu**B: Tipke (slika 2):****B 1:** tipka **SNOOZE/LIGHT****B 3:** tipka ▲**B 5:** Stikalo **ALARM 1 ON/OFF****B 2:** Gumb **SET** ()**B 4:** tipka ▼**B 6:** Stikalo **ALARM 2 ON/OFF****C: Ohišje (slika 3):****C 1:** Prostor za baterije**4. Zagon**

- Odstranite zaščitno folijo.

**Radijski budilnik z dvema časoma budjenja**

- Odprite predal za baterije na budilki.
- Vstavite dve novi bateriji 1,5 V AAA z upoštevanjem polaritete.
- Zaprite predal za baterije.
- Zazvoni kratek zvočni signal in na zaslonu se prikaže 0:00.

4.1 Sprejem radijskega signala

- Ura poskuša sprejeti radijski signal in utripa znak za sprejem DCF. Če je bil časovni kod sprejet v 3–7 minutah, se radijsko krmiljeni čas in znak za sprejem DCF stalno prikazujeta na zaslonu.
- Inicializacijo lahko začnete tudi ročno.
- Pritisnite in 3 sekunde držite tipko **SNOOZE/LIGHT**.
- DCF-sprejemni znak utripa.



Radijska budilka z dvema časoma budjenja



- Prekinite poskus sprejema s kratkim pritiskom na tipko **SNOOZE/LIGHT**. Znak za sprejem DCF izgine.
- Sprejem signala DCF poteka vsak dan ob 1:03, 2:03 in 3:03 zjutraj. Če sprejem ni uspešen, se naslednji poskus sprejema samodejno ponovi ob 4:03 in 5:03 zjutraj.
- Obstajajo trije različni stanji sprejema:



Simbol utripa – sprejem je aktiven

Simbol ostane – sprejem uspešen

brez simbola – ni signala/čas nastavljen ročno

- Če radijska ura ne more sprejeti signala DCF (npr. zaradi motenj, oddaljenosti prenosa itd.), lahko čas nastavite ročno. Znak za sprejem DCF izgine in ura deluje kot običajna kvarčna ura (glej: **Ročne nastavitve**).

Radijska budilka z dvema budilnima časoma



Opomba: sprejem radijskega časa

- Čas se prenaša iz atomske ure v bližini Frankfurta na Majni prek frekvenčnega signala DCF-77 (77,5 kHz) z dosegom približno 1500 km. Vaša radijska ura sprejme signal, ga pretvori in vedno prikazuje točen čas. Tudi prehod na poletni in zimski čas poteka samodejno. Med poletnim časom se na zaslonu prikaže DST.
- Izogibajte se bližini virov motenj, kot so računalniški zasloni, televizorji ali masivni kovinski predmeti. V betonskih stavbah (kletih, nadstreških) je sprejeti signal seveda šibkejši. V skrajnih primerih priporočamo, da napravo postavite v bližino okna.
- Ponoči so atmosferske motnje ponavadi manjše. En sam sprejem na dan zadostuje za zagotovitev natančnosti (± 1 sekunda).

5. Upravljanje

5.1 Ročne nastavitve

- Za vstop v nastavitveni način pritisnite in tri sekunde držite tipko **SET**.

Radijska budilka z dvema časoma budjenja

- Prva nastavljliva vrednost utripa na zaslonu.
- Z gumbom »▲« ali »▼« nastavite želeno vrednost.
- S pritiskom na tipko **SET** potrdite nastavev in preidete na naslednjo vrednost.
- Zaporedje je naslednje:
 - Časovni pas -12/+12) (privzeta nastavev: 00)
 - Leto
 - Oblika datuma D/M ali M/D (privzeta nastavev: D/M)
 - Mesec, dan
 - Oblika časa 24/12 ur (privzeta nastavev: 24 H)
 - Ure, minute
- Če v ustreznem načinu nastavitve pridržite tipko ▲ ali ▼ , se vklopi hitri tek. Naprava samodejno zapusti način nastavitve, če več kot 20 sekund ne pritisnete nobene tipke.
- Ob uspešnem sprejemu radijskega signala DCF se ročno nastavljen čas prepíše.



Radijska ura z dvema budilnima urama



5.1.1 Nastavev časovnega pasu

- V načinu nastavitve lahko popravite časovni pas.
- Popravek časovnega pasu je potreben, če je mogoče sprejeti DCF radijski signal, vendar se časovni pas razlikuje od radijsko nadzorovanega časa (npr. +1= o eno uro kasneje).

5.2 Prikaz datuma

- V normalnem načinu dvakrat hitro pritisnite tipko **SNOOZE/LIGHT**, da se na kratko prikaže datum z dnevom v tednu.

5.3 Alarm

5.3.1 Nastavev časa budilke

- V normalnem načinu pritisnite in držite tipko ▲ , da preidete v način nastavitve alarma 1.

Radijski budilnik z dvema časoma budjenja

- Urejanje budilke (PON-PET, SOB-NED) utripa.
- S tipko »▲« (nastavitev budilke) ali »▼« (nastavitev budilke) lahko izbirate med tremi možnostmi: ponedeljek do petek (MO – FR), sobota do nedelja (SA – SU), ponedeljek do nedelja (MO – FR SA – SU).
- Vnos potrdite s tipko **SET**.
- Na zaslonu se prikaže 7:00 (privzeta nastavitev) ali zadnja nastavljena ura budilke 1. Ura utripa.
- Z gumbom »▲« (naprava) ali »▼« (naprava) nastavite ure.
- Vnos potrdite s tipko **SET**.
- Z gumbom »▲« ali »▼« nastavite minute. Vnos potrdite z gumbom **SET**. Prikaže se nastavljen čas alarma 1.
- V normalnem načinu pritisnite in držite tipko »▼«, da preidete v način nastavitve alarma 2.
- Po potrebi nastavite alarm 2 na enak način.



Radijska budilka z dvema časoma budilke

5.3.2 Vkllop/izkllop alarma

- Za vklop alarma 1 in/ali 2 potisnite ustrezni drsni stikalo **ALARM** navzgor (ON). Ko je alarm vklopljen, se simbol alarma prikaže na zgornjem (ALARM 1) ali spodnjem zaslonu (ALARM 2).
- Za izkllop alarma 1 in/ali 2 potisnite ustrezni drsni stikalo **ALARM** navzdol (OFF). Ustrezni simbol alarma izgine.

5.4 Zbujanje

- Ko je alarm aktiviran, se budilka začne zvoniti, ko je dosežen nastavljen čas budjenja. Alarm 1 ali 2 utripa na zaslonu.
- Pritisnite katero koli tipko (razen **SNOOZE/LIGHT**) in alarm se bo izklopil.
- Če alarm ni prekinjen, se naraščajoči alarmni ton po 2 minutah izklopi.
- Ko zazvoni budilka, kratko pritisnite tipko **SNOOZE/LIGHT**, da aktivirate funkcijo odložitve.

Radijska budilka z dvema časoma budjenja

- Na zaslonu utripa alarm 1 ali 2. Alarm se prekine za 5 minut. Osvetlitev ozadja se vklopi za 5 sekund.
- Pritisnite katero koli tipko (razen **SNOOZE/LIGHT**) in funkcija odložitve se izklopi.

6. Osvetlitev

- Pritisnite tipko **SNOOZE/LIGHT**. Osvetlitev ozadja se vklopi za 5 sekund.

7. Zamenjava baterij

- Če se funkcije slabšajo, zamenjajte baterije.

8. Odpravljanje napak**Problem****Rešitve**

Na napravi ni prikaza

→ Vstavite baterije v pravilni polariteti

Radijska budilka z dvema časoma budjenja

→ Zamenjajte baterije

Ni sprejema DCF

→ Za aktiviranje sprejema pritisnite in 3 sekunde držite tipko **SNOOZE/LIGHT**.

→ Počakajte na poskus sprejema ponoči

→ Izberite drugo mesto za namestitev naprave

→ Ročno nastavite uro

→ Odstranite moteče vire

→ Ponovno zagnajte napravo v skladu z navodili

Alarm ne zvoni

→ Preklopite drsni stikalo **ALARM 1** in/ali 2 na ON.

Če vaša naprava kljub tem ukrepom še vedno ne deluje, se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili.

Radijska budilka z dvema časoma budjenja**9. Odlaganje**

Ta izdelek in embalaža sta bila izdelana iz visokokakovostnih materialov in sestavin, ki se lahko reciklirajo in ponovno uporabijo. S tem se zmanjša količina odpadkov in varuje okolje.

Embalažo odstranite na okolju prijazen način prek ustreznih sistemov zbiranja.

**Odlaganje električne naprave**

Iz naprave odstranite vgrajene baterije in akumulatorje ter jih odložite ločeno.

Ta naprava je označena v skladu z direktivo EU o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE).

Tega izdelka ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Uporabnik je dolžan staro napravo oddati v ustrezno zbirno mesto za odstranjevanje električnih in elektronskih naprav.

**Radijski budilnik z dvema budilnima časoma**

Vračilo je brezplačno. Upoštevajte veljavne predpise!

**Odlaganje baterij**

Baterije in akumulatorji nikoli ne smejo biti odvrženi v gospodinjski odpad. Vsebujejo škodljive snovi, ki lahko pri nepravilnem odstranjevanju škodujejo okolju in zdravju.

Kot potrošnik ste zakonsko dolžni, da rabljene baterije in akumulatorje oddate v trgovini ali na ustreznih zbirnih mestih v skladu z nacionalnimi ali lokalnimi predpisi, da se zagotovi njihovo okolju prijazno odstranjevanje. Vračilo je brezplačno.

Oznake za škodljive snovi, ki jih vsebujejo, so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec.



Radijski budilnik z dvema budilnima časoma**10. Tehnični podatki**

Napajanje	Baterije 2 x 1,5 V AAA (niso priložene)
Dimenzije ohišja	124 x 26 x 64 mm
Teža	94 g (samo naprava)

Radijski budilnik z dvema budilnima časoma

Ta navodila ali izvlečki iz njih se smejo objaviti le s soglasjem podjetja TFA Dostmann. Tehnični podatki ustrezajo stanju ob tiskanju in se lahko brez predhodnega obvestila spremenijo.
Najnovejše tehnične podatke in informacije o vašem izdelku najdete na naši spletni strani, če v iskalno polje vnesete številko izdelka.

Izjava o skladnosti EU

TFA Dostmann s tem izjavlja, da je tip radijske naprave 60.2563 skladen z direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave o skladnosti EU je na voljo na naslednji spletni strani: www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce

www.tfa-dostmann.de

E-pošta: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Nemčija

