



MAX20 Monster Truck 1:20
MAX20 Monster Truck 1/20
22700, 22707

AMEWI



Dobrodošli v AMEWI

AMEWI Trade GmbH je mednarodno dejavno uvozno in veleprodajno podjetje na področju RC modeliranja in igrač s sedežem v Borchnu pri Paderbornu. Naša ponudba izdelkov obsega več kot 10.000 izdelkov. Med njimi so predvsem daljinsko vodeni modeli avtomobilov, helikopterjev, čolnov in tankov ter široka paleta dodatne opreme in vseh potrebnih rezervnih delov. Naša prodajna mreža vključuje več kot 700 specializiranih in spletnih trgovcev po vsej Evropi.

Če izdelke AMEWI kupujete kot končni uporabnik, sklenete pogodbo s prodajalcem na drobno. V primeru garancijskega zahtevka se vedno obrnite na prodajalca.

Dobrodošli v podjetju AMEWI

AMEWI Trade GmbH
Nikolaus-Otto-Str. 18
33178 Borchten
Nemčija

Servisni časi: torek 9:30 – 12:00 | četrtek 14:00 – 16:30
Telefon: +49 180 5009821 (stacionarni telefon 14Ct/min., mobilni telefon največ 42Ct/min.) Podpora: <https://amewi.com/Support>

**Opombe o skladnosti**

Ta model je bil izdelan v skladu s trenutnim stanjem tehnike. Izdelek izpolnjuje zahteve veljavnih evropskih in nacionalnih direktiv. Skladnost CE je bila preverjena. Družba AMEWI Trade GmbH izjavlja, da je ta izdelek skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2014/53/EU (RED). Celotno besedilo izjave o skladnosti je na voljo na

<https://amewi.com/Konformitaetserklaerungen>

Za dodatna vprašanja o izdelku in skladnosti se obrnite na

AMEWI Trade GmbH Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borcheln ali prek spletne strani <https://amewi.com>.

**Informacije o varnosti in nevarnosti**

Vsaka škoda, ki nastane zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, pomeni izgubo garancije. Za posledično škodo ne prevzemamo nobene odgovornosti! Ne prevzemamo odgovornosti za materialno škodo ali telesne poškodbe, nastale zaradi nepravilnega ravnanja ali neupoštevanja varnostnih navodil! Zaradi varnosti in odobritve (CE) nepooblaščen predelava in/ali sprememba naprave ni dovoljena. Modela ne razstavljajte.

Pozor na majhne dele. Nevarnost zadušitve ali poškodb zaradi majhnih delov.

Izdelek ni igrača in ni primeren za osebe, mlajše od 14 let. Izdelek ne sme biti vlažen ali moker.



Opombe o baterijah in odstranjevanju



Baterije / akumulatorji ne smejo biti v rokah otrok.

Baterije ali akumulatorske baterije lahko zamenja le odrasla oseba. Baterij za ponovno polnjenje nikoli ne mešajte s suhimi baterijami. Nikoli ne mešajte polnih baterij z napol praznimi baterijami. Nikoli ne mešajte akumulatorskih baterij različnih kapacitet. Nikoli ne poskušajte polniti suhih baterij. Poskrbite za pravilno polarnost. Okvarjene baterije/polnilnike je treba ustrezno odstraniti (nevarni odpadki). Nikoli ne izvajajte postopka polnjenja brez nadzora. Če imate vprašanja o času polnjenja, preberite navodila za uporabo ali se obrnite na proizvajalca.

Pred uporabo ali polnjenjem litij-ionske baterije preberite varnostna navodila in opozorila. Takoj prenehajte uporabljati ali polniti baterijo, če začne puščati, če doseže temperaturo nad 70 °C ali če se pojavi kaj drugega nenavadnega. Baterije vedno polnite in shranjujte na ognjevarni površini ali v ognjevarni vrečki LiPo. Za baterije Li-Po/Li-Ion uporabljajte samo usposobljen in poseben polnilnik za baterije Li-Po/Li-Ion ali polnilnik NiMH za baterije NiMH.

Nikoli ne polnite baterije brez nadzora. Ne polnite baterije, če je napetost polnjenja višja od 4,2 V/celico. Ne polnite baterije s polnilnim tokom nad 2C. Preverite in se prepričajte, da uporabljate kvalificiran polnilnik. Nekvalificiran polnilnik lahko povzroči požar. Ne praznite baterije s tokom, ki presega največji dovoljeni tok praznjenja. V nasprotnem primeru se bo baterija pregrela. To lahko povzroči razpočenje, požar ali eksplozijo. Akumulatorja nikoli ne razstavljajte, ne prebadajte, ne udarjajte, ne spuščajte, ne kratite in/ali ne mečite v ogenj. Nepravilna uporaba, kot sta kratek stik ali prekomerno polnjenje, lahko privede do eksplozije ali požara. Baterijo hranite na varnem mestu, kjer je dojenčki ali otroci ne morejo doseči.

Zgoraj navedeno opozarja na nevarnost uporabe baterije. Uporabnik prevzame polno odgovornost za rezultate uporabe baterije. Nujno upoštevajte naša varnostna navodila, ki jih najdete na spletni strani <https://amewi.com/downloads/manuals/Akku-. Varnostna navodila.pdf>.



Navodila za odstranjevanje



Družba AMEWI Trade GmbH je registrirana pri fundaciji EAR pod reg. št. DE 77735153 in reg. št. 93834722 ter vse rabljene elektronske komponente ustrezno reciklira. Električnih in elektronskih naprav ne smete odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ob koncu življenjske dobe izdelek odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi. Kot končni uporabnik ste po zakonu (Uredba o baterijah) dolžni vrniti vse uporabljene baterije in akumulatorske baterije; odlaganje z gospodinjskimi odpadki je prepovedano!

Baterije/polnilne baterije, ki vsebujejo nevarne snovi, so označene s sosednjimi simboli, ki označujejo, da je odstranjevanje z gospodinjskimi odpadki prepovedano. Dodatne oznake za zadevne težke kovine so Cd=kadmij, HG=živo srebro, Pb=osivo (oznake so na baterijah/akumulatorskih baterijah, npr. pod simbolom koša za odpadke, ki je prikazan na levi strani).



Z oznako RoHS proizvajalec potrdi, da so bile med proizvodnjo upoštevane vse mejne vrednosti.



Baterije, označene s simbolom za recikliranje, lahko odvržete v kateri koli zabojnik za zbiranje odpadnih baterij (na blagajni večine supermarketov). Ne smete jih odlagati med preostale ali gospodinjske odpadke.



Podjetje Amewi Trade GmbH sodeluje v dualnem sistemu za prodajno embalažo prek podjetja Landbell AG. Uporabljeno embalažo od zasebnih končnih uporabnikov (gospodinjstva, rumena vreča, rumeni zabojnik) zbirajo partnerska podjetja (podjetja za odstranjevanje), jo sortirajo in ustrezno reciklirajo. Sodelovanje v dvojnem sistemu prispeva k zmanjšanju emisij CO₂.

**Najlepša hvala.**

Zahvaljujemo se vam za nakup modela Amewi. Pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za prihodnjo uporabo.

Zahvaljujemo se vam za nakup modela Amewi. Prosimo, da natančno preberete navodila za uporabo in jih shranite za prihodnjo uporabo.

**POZOR!**

Ta model na daljinsko upravljanje ni igrača. Sestavljen je iz številnih majhnih delov in ni primeren za otroke, mlajše od 14 let.

Za daljinski upravljalnik so potrebne štiri 1,5V baterije AA.

Za model se uporablja 7,4V LiPo baterija (priložena).

Da se izognete poškodbam, prste vedno držite stran od pogonskih delov in drugih gibljivih delov.

Motor modela se močno segreje. Da bi se izognili opeklinam, počakajte, da se motor po uporabi ohladi za 10–15 minut, preden se ga dotaknete.

**O neprimerni uporabi**

Modela in dodatne opreme, kot sta baterija ali daljinski upravljalnik, ne razstavljajte ali kakor koli spreminjajte. Izdelka ne uporabljajte nepravilno ali nezakonito in ga ne uporabljajte na način, ki bi lahko ogrozil druge ali vas.

**Največja prenosna moč**

Delovna frekvenca	2410–24758 MHz	
Največja moč radijske frekvence: Največja največja moč	6dBm	



Pomembne opombe

Opomba: Ta izdelek je izdelan v skladu s strogimi smernicami za delovanje ter izpolnjuje varnostne standarde in zahteve. Ta izdelek ni primeren za otroke, mlajše od 14 let. Proizvajalec ne odgovarja za poškodbe ali nesreče, ki so posledica uporabe neobičajnih delov, prekomerne obrabe, nepravilne montaže ali delovanja. Ta izdelek uporabljajte varno in odgovorno.




Previdnostni ukrepi

Pred uporabo modela preberite naslednje varnostne informacije.

Modela ne uporabljajte v dežju, snegu ali nevihtah. Če tekočina prodre v elektroniko, se lahko nepopravljivo poškoduje.

Modela ne uporabljajte v okolju, ki ga ne vidite.

Motnje signala lahko povzročijo nenadzorovano delovanje modela. Modela ne uporabljajte na naslednjih lokacijah:

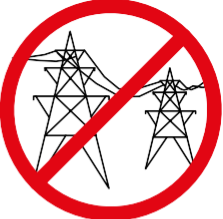			
v bližini radijskega stolpa, drogov mobilne telefonije ali drugih krajev z aktivnimi radijskimi valovi.	v bližini množice ljudi ali na javnih mestih.	v bližini rek, ribnikov ali jezer.	v bližini električnih stebrov ali drugih daljnovodnih stolpov.

Modela ne uporabljajte, če ste utrujeni, se slabo počutite, ste pili alkohol ali jemali droge – to lahko povzroči poškodbe vas ali drugih.

Da bi se izognili opeklinam, se med uporabo ali takoj po njej nikoli ne dotikajte pogonskih delov in motorjev, saj so lahko zelo vroči.


Nepravilno delovanje oddajnika lahko povzroči poškodbe vas ali drugih oseb. Pred uporabo modela se morate nujno seznaniti z delovanjem.

Pred uporabo preverite model in daljinski upravljalnik. Preverite, ali so vijaki dobro zategnjeni. Po končani uporabi modela vedno najprej izklopite model in nato daljinski upravljalnik. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da bo model izgubil nadzor.

Če se model znajde zunaj dosega, lahko postane neobvladljiv. Z oddajnikom vedno ostanite v bližini modela.




- Preden začnete, obvezno preberite priročnik.

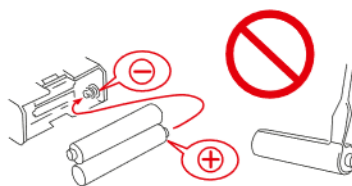

- Ne obračajte polaritete/ne odpirajte baterij za oddajnik.




- Ker izdelek vsebuje majhne dele, ga hranite stran od majhnih otrok.

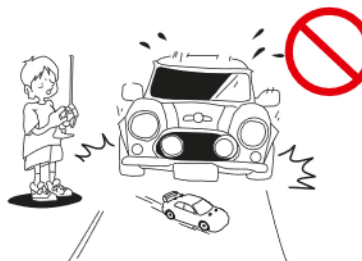

- Ne vozite in ne letite po javnih cestah ali na mestih, kjer je veliko ljudi.



Daljinski upravljalnik

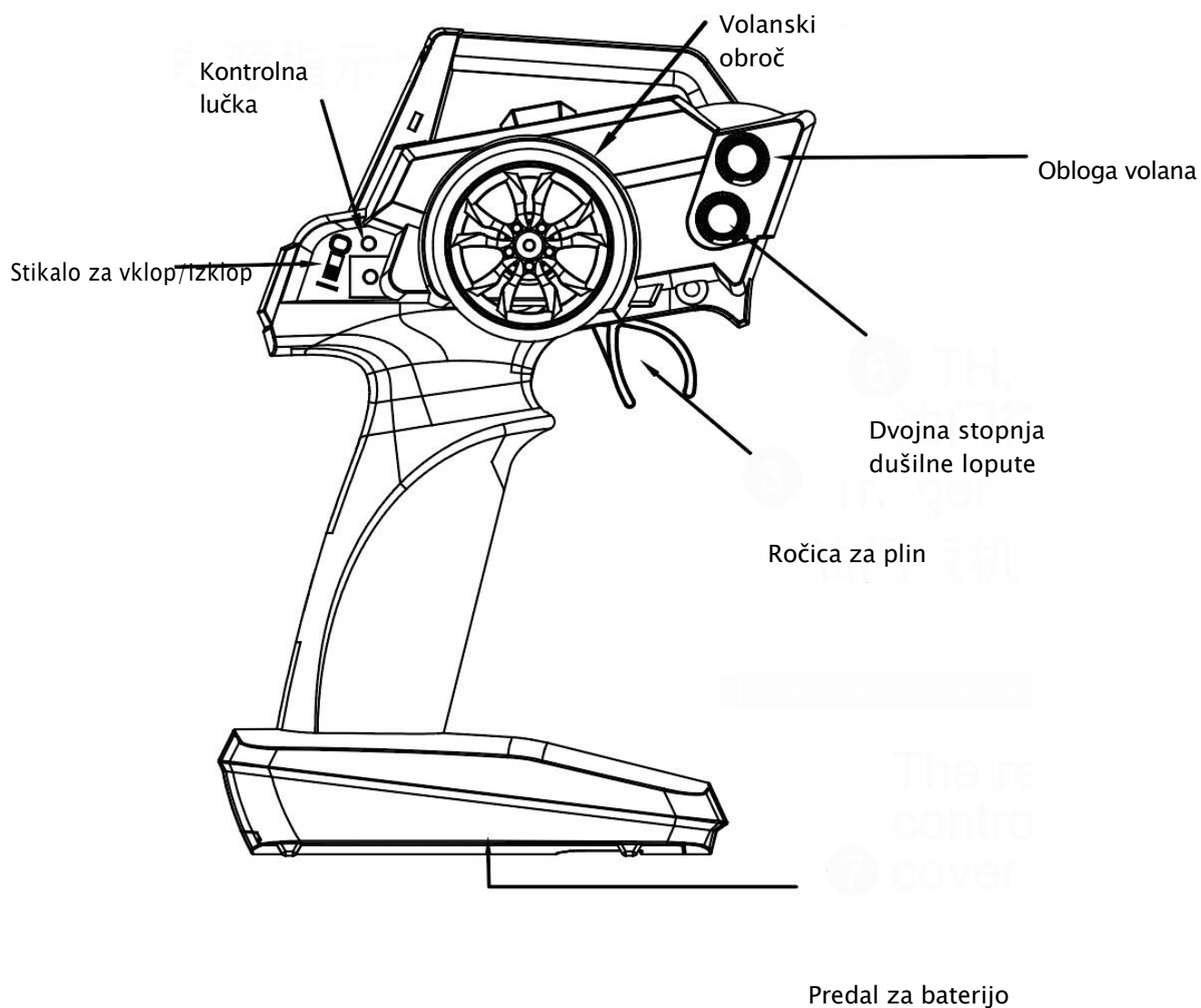

Vstavite baterije v daljinski upravljalnik

Odprite predalček za baterije na spodnji strani daljinskega upravljalnika in vstavite štiri baterije AA. Prepričajte se, da je polarnost pravilna.



Polnjenje baterij

Polnilni kabel USB priključite v prosto vtičnico računalnika, prenosnega računalnika, polnilnika USB ali banke energije. Zdaj priključite baterijo na polnilni kabel. Rdeča LED dioda na polnilniku med postopkom polnjenja sveti rdeče in ugasne takoj, ko je baterija napolnjena.

Po končanem polnjenju odklopite baterijo s polnilnega kabla.


Opozorilo: Nujno upoštevajte naša navodila za ravnanje z baterijami in polnilnimi baterijami v tem priročniku.



Vstavljanje baterije

Odprite predalček za baterijo na levi strani ohišja tako, da odstranite razcepni zatič. Vstavite baterijo in se prepričajte, da sta kabel za uravnoteženje in priključni kabel na vrhu ven.



Zaprite predal za baterije in pritrdite pokrovček z razcepnim zatičem.

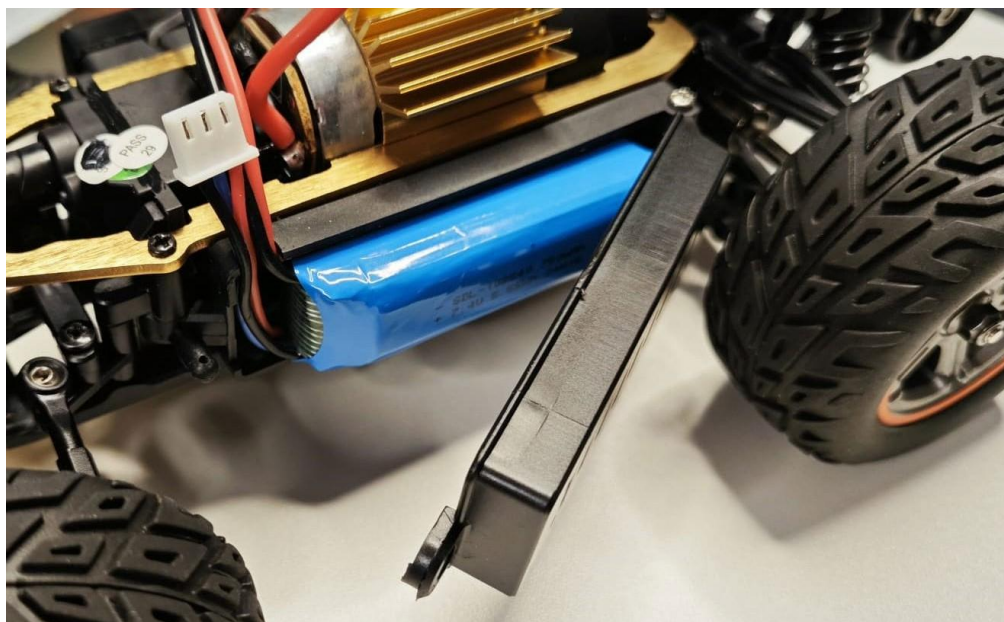





Delovanje

Krmarjenje v levo

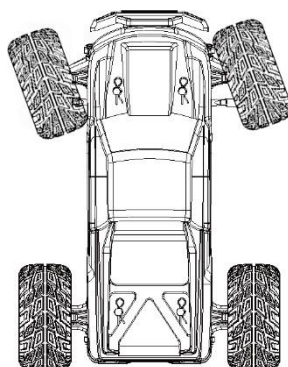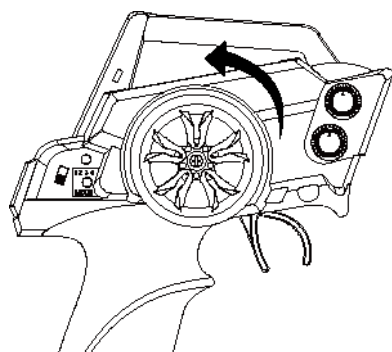



Bolj ko obračate volan v levo, bolj se volan obrača v levo.

Krmarjenje v desno

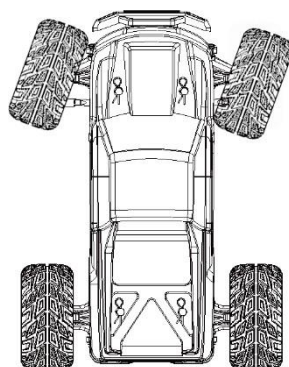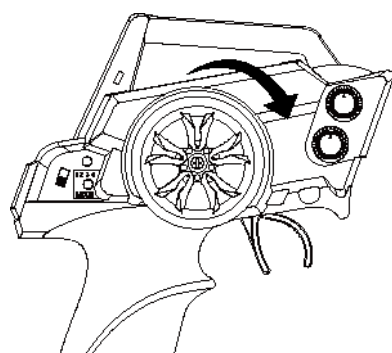



Bolj ko obračate volan v desno, bolj se kolo obrača v desno.

Naprej /

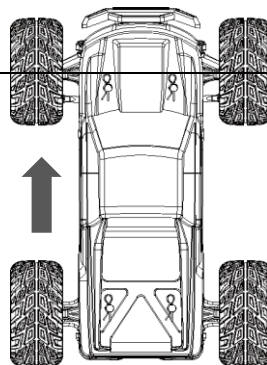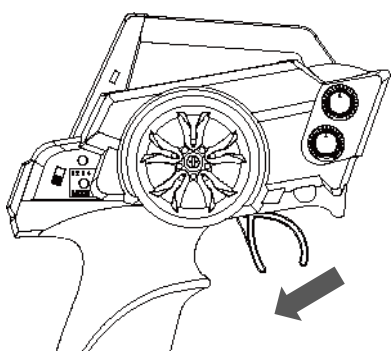

Bolj ko potegnete ročico pedala za plin nazaj, hitreje se vozilo premika naprej.

Zavora/vzvratna vožnja

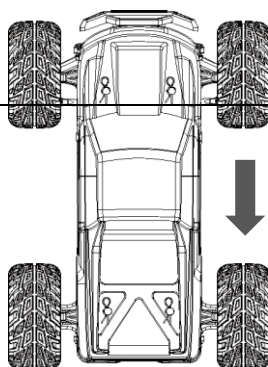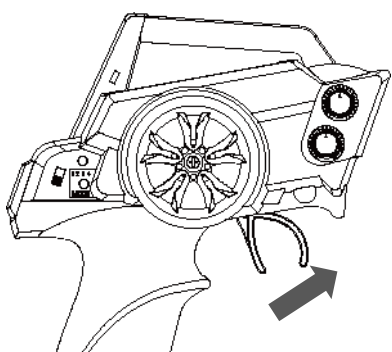


Če med vožnjo enkrat pritisnete ročico za plin naprej, vozilo zavira. Spustite ročico nazaj v nevtralni položaj in jo ponovno pritisnite naprej. Vozilo vozi vzvratno.


Vklop / Vklop električne energije


Vedno najprej vklopite daljinski upravljalnik, šele nato vklopite vozilo.

To storite tako, da pritisnete in 1 sekundo držite stikalo za vklop/izklop na spodnji strani vozila.

Če želite vozilo izklopiti, prav tako pritisnite in eno sekundo držite to tipko. Vedno najprej izklopите vozilo in šele nato daljinski upravljalnik.

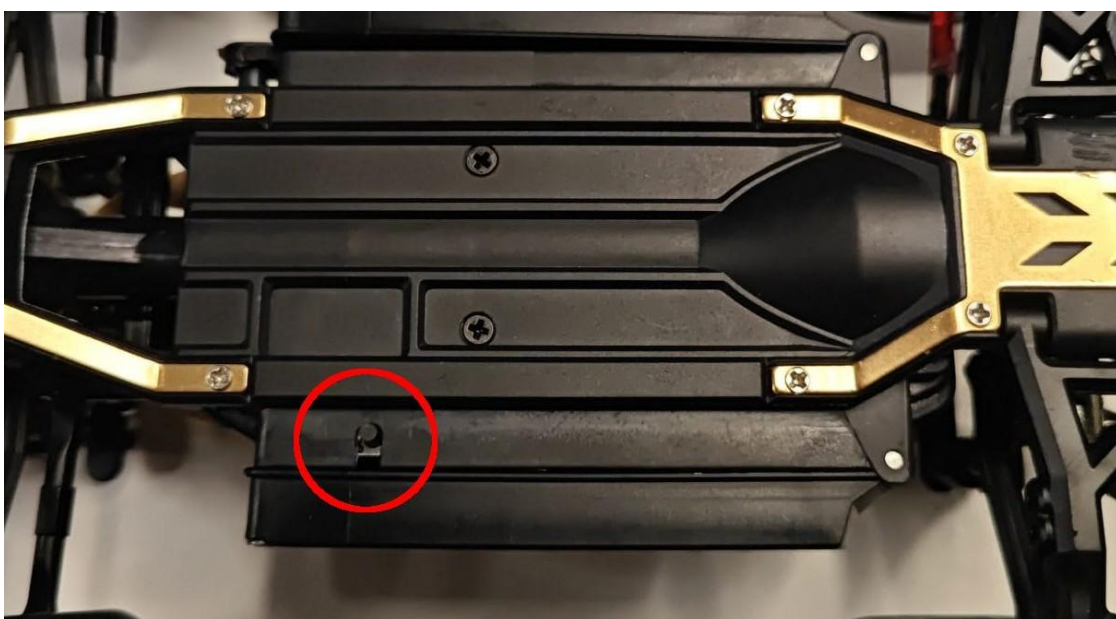
Obrezovanje volana

Če se vozilo med vožnjo naravnost obrača v levo ali desno, lahko to popravite z nastavitvijo krmiljenja. To storite tako, da vrtite potenciometer v nasprotno smer, dokler vozilo ne vozi naravnost.

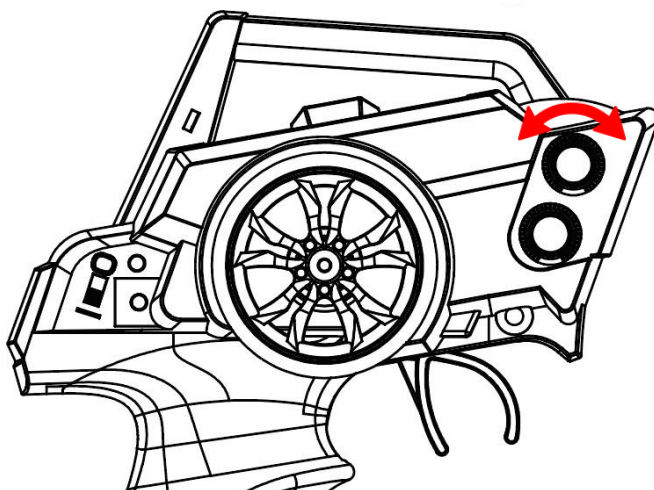




Dvojna stopnja dušilne lopute

Največjo hitrost vozila lahko nemoteno prilagajate s potenciometrom za dvojno hitrost.

Če želite zmanjšati največjo hitrost, ga obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca.

Obračajte v smeri urinega kazalca, da povečate največjo hitrost.

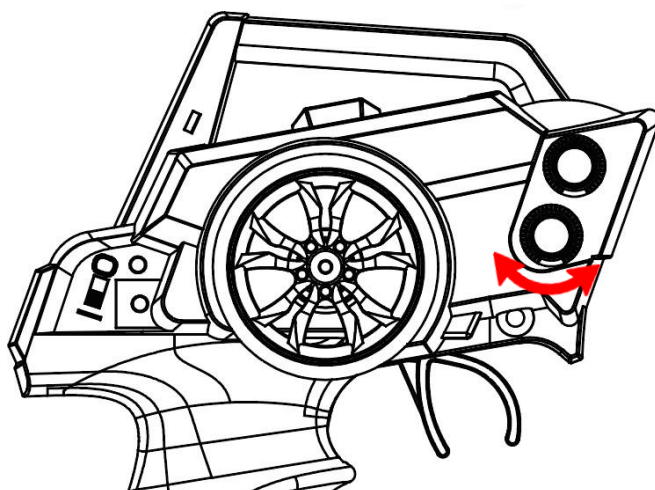


Razsvetljava

Luči v vozilu lahko zatemnite, ne morete pa jih izklopiti.

Enkrat pritisnite , da zatemnite luči.

Ponovno pritisnite , da nastavite svetlost na 100 %.

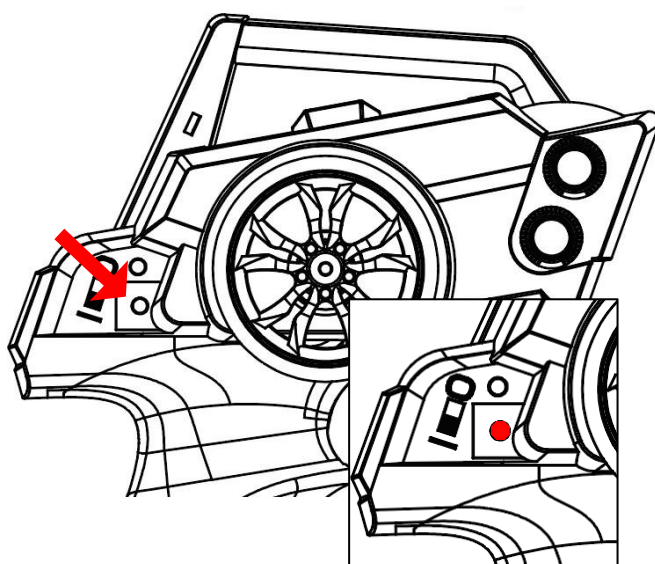

AMEWI

SAMO Z DALJINSKIM UPRAVLJALNIKOM.

