


LED-Monitorleuchte MAULgate colour vario sensor, dimmbar

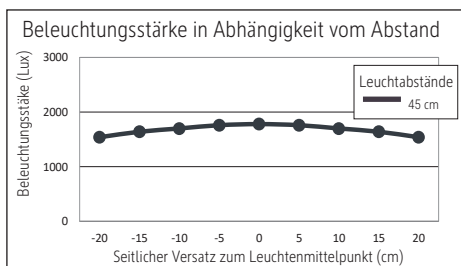

- **Optimale und gleichmäßige Ausleuchtung von Tastatur und Arbeitsfläche, Breite 80 cm**
- **Leistungsstark:** Geeignet für breite, curved Monitore oder zwei Bildschirme, kein Verdecken der Monitorkamera
- **Komfortabel:** Beleuchtungsstärke und Farbtemperatur stufenlos dimmbar
- **Energiesparend:** Mit Tageslichtsensor und automatischer Abschaltung
- **Bequem:** Arm mit gummierten Flexbereich zur optimalen Einstellung des Leuchtwinkels
- **Stabil:** Säule aus hochwertigem Aluminiumprofil
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Tageslichtsensor: Passt die Beleuchtungsstärke dem Umgebungslicht an
- Flexibler Arm vermeidet Blendung & Reflexionen auf dem Monitor
- Bequem: Automatische Abschaltung nach 2 Stunden, deaktivierbar
- Ergonomische Touchfeld-Bedienung an der Front des Leuchtenkopfs
- Hält die Arbeitsfläche frei: Stabile Befestigung mit Klemmfuß
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät möglich
- Verpackung recycelbar
- Lieferbar ab 07 / 2025

Beleuchtungsstärke Leuchte:	1.780 Lux bei 45 cm Abstand
Farbtemperatur (je Lichtquelle):	3.000 Kelvin (warmweiß) bis 6.500 Kelvin (tageslichtweiß)
Anzahl Lichtquellen:	1
Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle):	E (Spektrum A bis G)
Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle):	14 kWh/1000 h
Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle):	50.000 h
Nutzlichtstrom (je Lichtquelle):	1.800 Lumen
Fuß:	Klemmfuß
Material:	Kopf: Kunststoff - Arm: Aluminium, Gummi
Maße:	Höhe: 8 cm - Fuß: Klemmweite: 1.5 - 8.7 cm
Bewegung:	Kopf: Neigbar, Drehbar - Arm: Neigbar, Drehbar
Position Schalter:	Leuchtenkopf

- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8189890	schwarz	4002390091657	94052190	1,80 m	II Eurosteckernetzteil	99 x 10 x 10,8 cm	0,944 kg	1 St