

6+



Drift Muscle Car 1:20 RTR
21114

AMEWI



Dobrodošli v AMEWI

AMEWI Trade GmbH je mednarodno dejavno podjetje za uvoz in veleprodajo na področju RC modelarstva in igrac s sedežem v Borchenu pri Paderbornu. Naša paleta izdelkov obsega več kot 10.000 artiklov. Mednje spadajo predvsem daljinsko vodeni modeli avtomobilov, helikopterjev, čolnov in tankov ter bogata ponudba dodatkov in vseh potrebnih nadomestnih delov. Naša distribucijska mreža obsega več kot 700 specializiranih in spletnih trgovcev po vsej Evropi.

Če kot končni potrošnik kupujete izdelke AMEWI, sklenete pogodbo s trgovcem na drobno. V primeru garancijskih primerov se vedno obrnite na svojega trgovca.

AMEWI Trade GmbH

Nikolaus-Otto-Str. 18

33178 Borchlen

Nemčija

Delovni čas: torek 9:30 – 12:00 | četrtek 14:00 – 16:30

Telefon: +49 180 5009821 (fiksna linija 14 ct/min, mobilni telefon max. 42

ct/min) Podpora: <https://amewi.com/Support>

**Opombe o skladnosti**

Ta model je bil izdelan v skladu z najnovejšim stanjem tehnike. Izdelek izpolnjuje zahteve veljavnih evropskih in nacionalnih direktiv. Skladnost s CE je bila dokazana. Družba AMEWI Trade GmbH s tem izjavlja, da ta izdelek izpolnjuje temeljne zahteve in ostale ustrezne določbe Direktive 2014/53/EU (RED). Celotno besedilo izjave o skladnosti najdete na:

<https://amewi.com/Konformitaetserklaerungen>

Dodatna vprašanja o izdelku in skladnosti naslovite na:

AMEWI Trade GmbH Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borcheln ali prek spletne strani <https://amewi.com>.

**Varnostni in opozorilni napotki**

V primeru poškodb, ki so nastale zaradi neupoštevanja tega navodila za uporabo, preneha veljati garancija. Za posledične poškodbe ne prevzemamo odgovornosti! Za materialne škode ali poškodbe oseb, ki so nastale zaradi nepravilne uporabe ali neupoštevanja varnostnih navodil, ne prevzemamo odgovornosti!

Zaradi varnostnih razlogov in razlogov v zvezi z homologacijo (CE) ni dovoljeno samovoljno predelovanje in/ali spreminjanje naprave. Modela ne razstavljajte.

Pozor, majhni deli. Nevarnost zadušitve ali poškodb zaradi majhnih delov.

Izdelek ni igrača in ni primeren za osebe, mlajše od 6 let. Izdelek ne sme biti vlažen ali moker.



Navodila za baterije in odstranjevanje odpadkov



Baterije/akumulatorji niso primerni za otroke.

Zamenjavo baterij ali akumulatorjev sme opraviti le odrasla oseba. Nikoli ne mešajte akumulatorjev s suhim baterijami. Nikoli ne mešajte polnih akumulatorjev/baterij s pol praznimi. Nikoli ne mešajte akumulatorjev različnih zmogljivosti. Nikoli ne poskušajte polniti suhe baterije. Pazite na pravilno polariteto. Pokvarjene akumulatorje/baterije je treba ustrezno odstraniti (kot posebni odpadki). Nikoli ne izvajajte polnjenja brez nadzora. Če imate vprašanja o času polnjenja, preberite navodila za uporabo ali se obrnite na proizvajalca.

Preberite varnostna navodila in opozorila, preden uporabite ali polnite Li-Ion baterijo. Takoj prenehajte z uporabo ali polnjenjem, če baterija izteka, ima temperaturo nad 70 °C ali se pojavi kaj drugega nenavadnega. Baterije vedno polnite in shranjujte na ognjevarni podlagi ali v ognjevarni LiPo torbi. Za Li-Po/Li-Ion baterije uporabljajte samo kvalificiran in specifičen Li-Po/Li-Ion polnilnik, za NiMH baterije pa NiMH polnilnik.

Baterije nikoli ne polnite brez nadzora. Baterije ne polnite, če polnjenje presega 4,2 V/celico. Baterije ne polnite s polnilnim tokom, večjim od 2C. Preverite in se prepričajte, da uporabljate ustrezen polnilnik. Neustrezen polnilnik lahko povzroči požar. Baterije ne praznite s tokom, ki presega največji praznilni tok. V nasprotnem primeru se baterija pregreje. To lahko povzroči počenje, požar ali eksplozijo. Baterije nikoli ne razstavljajte, ne prebijajte, ne udarjajte, ne puščajte padati, ne kratkostičite in/ali ne mečite v ogenj. Nepravilna uporaba, kot je kratkostičanje ali prekomerno polnjenje, lahko povzroči eksplozijo ali požar. Baterijo hranite na varnem mestu, ki ni dostopno dojenčkom ali otrokom.

Zgoraj opisano opozarja na nevarnost uporabe akumulatorja. Uporabnik prevzema polno odgovornost za posledice uporabe akumulatorja. Obvezno upoštevajte naše varnostne napotke, ki jih najdete na spletni strani <https://amewi.com/downloads/manuals/Akku-Sicherheitshinweise.pdf>.



Navodila za odstranjevanje

Podjetje AMEWI Trade GmbH je registrirano pri fundaciji EAR pod številko Batt-Reg.-Nr. DE 77735153 in WEEE-Reg.-Nr. 93834722 ter ustrezno reciklira vse rabljene elektronske komponente. Električnih in elektronskih naprav ne smete odlagati v gospodinjški odpad. Ob koncu življenjske dobe izdelek odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi. Kot končni uporabnik ste po zakonu (uredba o baterijah) dolžni vrniti vse rabljene baterije in akumulatorje, odstranjevanje v gospodinjških odpadkih je prepovedano!

Baterije/akumulatorji, ki vsebujejo škodljive snovi, so označeni s simboli, ki opozarjajo na prepoved odlaganja v gospodinjških odpadkih. Dodatne oznake za ključne težke kovine so Cd = kadmij, HG = živo srebro, Pb = svinec (oznake so na baterijah/akumulatorjih, npr. pod simbolom smetnjaka, prikazanim na levi).



Z oznako RoHS proizvajalec potrjuje, da so bile upoštevane vse mejne vrednosti za proizvodnjo.



Baterije, označene s simbolom za recikliranje, lahko odvržete v katerikoli zbiralnik za stare baterije (v večini supermarketov pri blagajni). Ne smejo se odlagati v ostale ali gospodinjške odpadke.



Podjetje Amewi Trade GmbH sodeluje v dualnem sistemu za prodajne embalaže prek podjetja Landbell AG. Uporabljene embalaže partnerja (podjetja za odstranjevanje odpadkov) poberejo pri zasebnih končnih porabnikih (gospodinjstva, rumene vrečke, rumeni zabojniki), jih razvrstijo in ustrezno reciklirajo. Sodelovanje v dualnem sistemu prispeva k zmanjšanju emisij CO2.





Hvala

Hvala za nakup modela Amewi. Prosimo, da pazljivo preberete navodila za uporabo in jih shranite za morebitna kasnejša vprašanja.



POZOR!

Ta daljinsko voden model ni igrača. Sestavljen je iz mnogih majhnih delov in ni primeren za otroke, mlajše od 6 let.

Za daljinsko upravljanje so potrebne tri 1,5 V AA baterije.

Za model se uporablja 7,4 V litijeva baterija (vključena v dobavno pakiranje).

Da bi se izognili poškodbam, prste vedno držite stran od pogonskih delov in drugih gibljivih delov.

Motor modela se zelo segreje. Da bi se izognili opeklinam, motor po uporabi pustite 10–15 minut, da se ohladi, preden ga dotaknete.



O neprimerni uporabi

Modela in dodatkov, kot so akumulator ali daljinski upravljalnik, ne razstavljajte ali spreminjajte na kakršen koli način. Izdelka ne uporabljajte neprimerno ali nezakonito in ga ne uporabljajte na način, ki bi lahko ogrožal druge ali vas same.



Največja oddajna moč

Delovna frekvenca	2410–2473 MHz	
Največja moč radijske frekvence: Največja konična moč	0 dBm	



Pomembna opozorila

Opomba: Ta izdelek je izdelan v skladu s strogimi smernicami glede zmogljivosti in ustreza varnostnim standardom in zahtevam. Ta izdelek ni primeren za otroke, mlajše od 14 let. Proizvajalec ne odgovarja za poškodbe ali nesreče, ki so posledica uporabe neobičajnih delov, prekomerne obrabe, nepravilne montaže ali uporabe. Ta izdelek uporabljajte varno in odgovorno.




Varnostni ukrepi

Preden začnete uporabljati model, preberite naslednje varnostne informacije.

Modela ne uporabljajte v dežju, snegu ali nevihtah. Če tekočina prodira v elektroniko, lahko pride do nepopravljive poškodbe.

Modela ne uporabljajte v okolju, ki ga ne morete videti.

Signalne motnje lahko povzročijo izgubo nadzora nad modelom. Modela ne uporabljajte na naslednjih mestih:

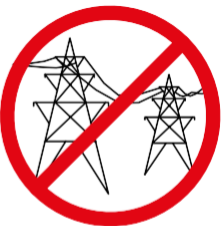			
V bližini radijskega stolpa, mobilnih telefonskih stolpov ali drugih mest z aktivnimi radijskimi valovi.	V bližini večjih skupin ljudi ali na javnih mestih.	V bližini rek, ribnikov ali jezer.	V bližini električnih drogov ali drugih oddajnih stolpov.

Modela ne uporabljajte, če ste utrujeni ali se ne počutite dobro, če ste pili alkohol ali uživali droge, saj lahko to povzroči poškodbe vam ali drugim.

Da bi se izognili opeklinam, nikoli ne dotikajte pogonskih delov in motorjev med uporabo ali takoj po njej, saj so lahko zelo vroči.


Nepravilna uporaba oddajnika lahko povzroči poškodbe vas ali drugih. Pred uporabo modela se nujno seznanite z njegovo uporabo.

Pred uporabo preverite model in daljinski upravljalnik. Preverite, ali so vijaki dobro priviti. Ko končate z uporabo, vedno najprej izklopite model, šele nato daljinski upravljalnik. V nasprotnem primeru lahko model izgubi nadzor.

Če model pride izven dosega, lahko izgubi nadzor. Z oddajnikom vedno ostanite v bližini modela.




- Pred začetkom uporabe nujno preberite navodila za uporabo.

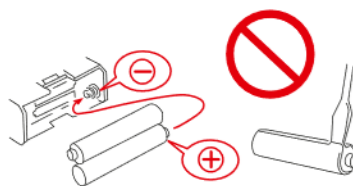

- Ne obrnite/ne odpirajte baterij za oddajnik.




- Ker izdelek vsebuje
- majhne dele, ga hranite izven dosega majhnih otrok.

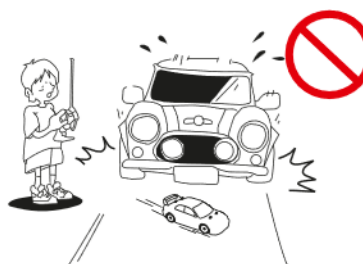



- Ne vozite ali letite na javnih cestah ali prenatrpanih mestih.



Vsebina paketa

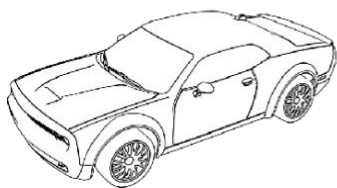

Vozilo

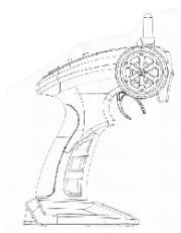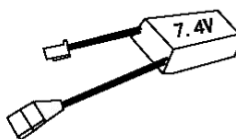
 Daljinski
upravljalnik


Akumulator


 USB-kabel za
polnjenje


Navodila



Polnjenje akumulatorja

USB-kabel za polnjenje priključite na prosto USB-vtičnico na osebnem računalniku, prenosnem računalniku, powerbanki ali USB-napajalniku (priporočeno). Nato priključite baterijo na kabel za polnjenje.



Ko je polnjenje končano, odklopite baterijo iz polnilnega kabla.




Upoštevajte naša navodila za ravnanje z baterijami in akumulatorji na strani 5.





Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik

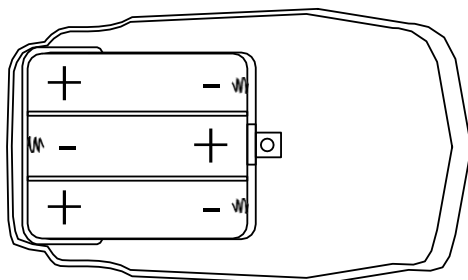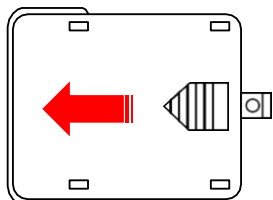

Odprite predal za baterije tako, da pokrovček potisnete v smeri puščice. Vstavite tri AA baterije in pazite na polariteto. Zaprite pokrovček.

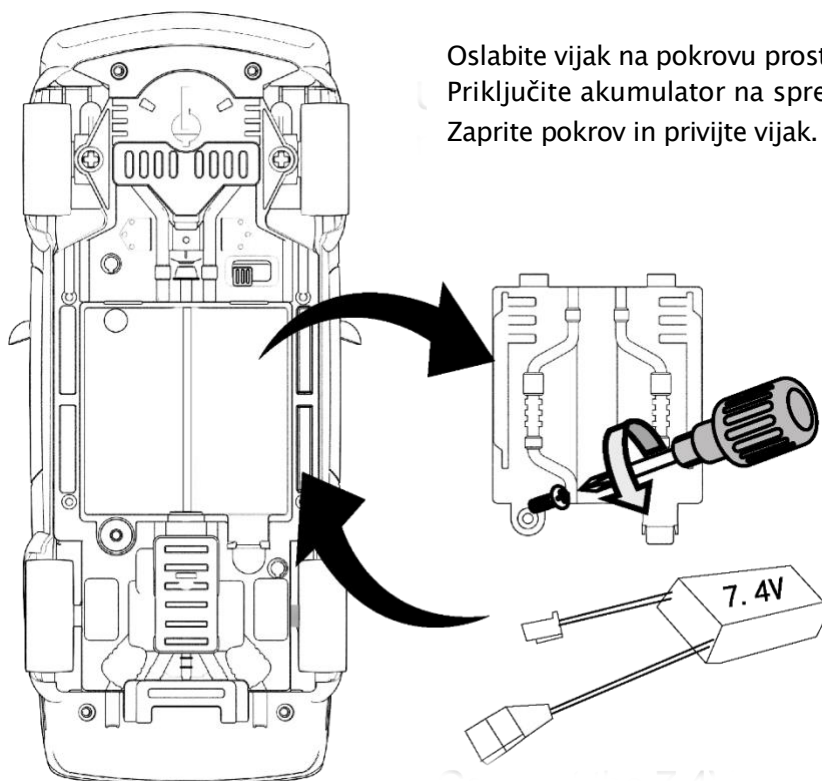
Pritrditev akumulatorja


Oslabite vijak na pokrovu prostora za akumulator in ga odstranite.
Priključite akumulator na sprejemno elektroniko.
Zaprite pokrov in privijte vijak.

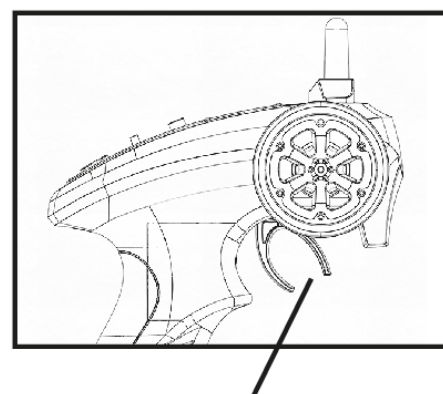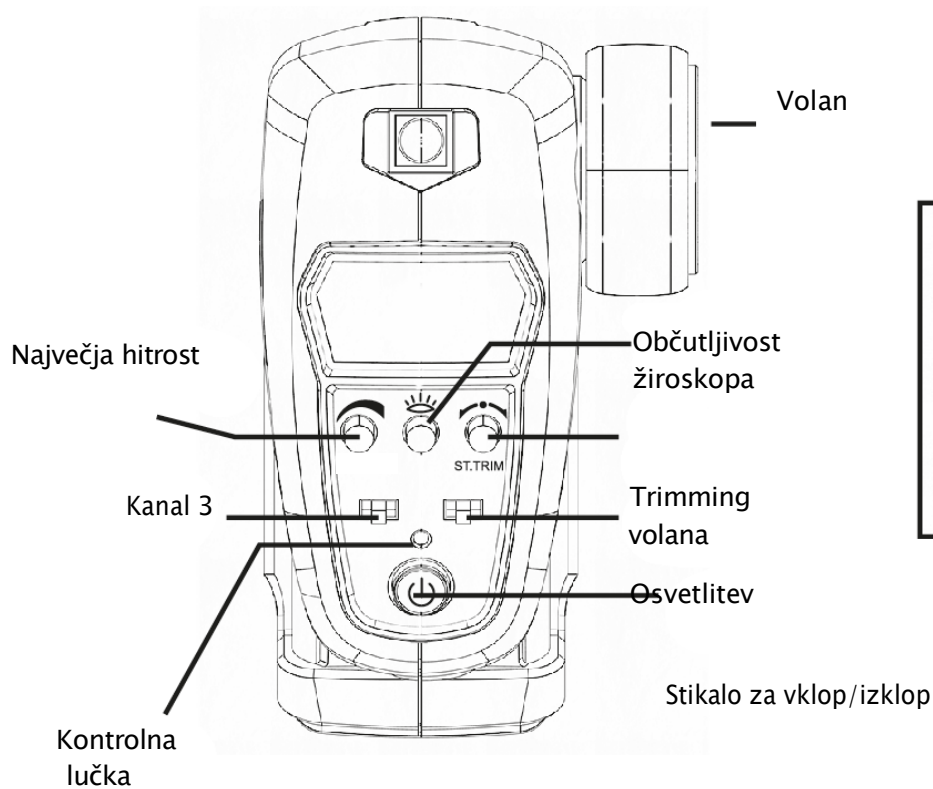

Daljinski upravljalnik


Plin




Upravljanje

1. Potegnite ročico za plin nazaj, vozilo se premika naprej. Čim bolj potegnete ročico za plin nazaj, tem hitreje se vozilo premika naprej. Potisnite plin naprej, vozilo se bo premikalo nazaj. Čim bolj potisnete plin naprej, tem hitreje se bo vozilo premikalo nazaj.
2. Zavrtite volan v nasprotni smeri urinega kazalca, vozilo zavije v levo. Čim bolj zavrtite volan, tem večji je krmilni kot. Če volan zavrtite v smeri urinega kazalca, se vozilo zavije v desno. Čim bolj zavrtite volan, tem večji je krmilni kot.

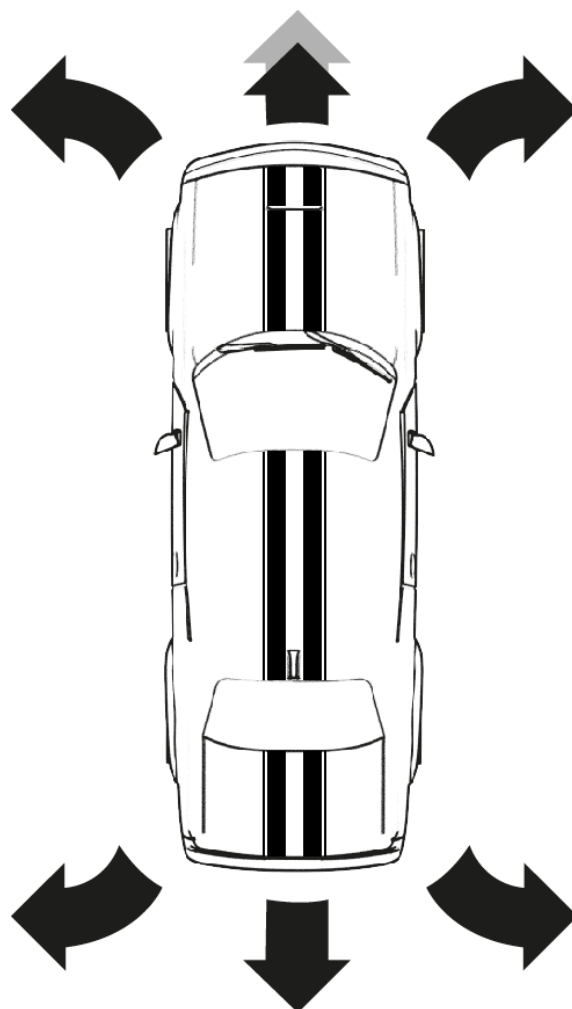


Trim

Če vozilo med vožnjo naravnost vleče v levo ali desno, lahko to popravite s trimanjem. Če vozilo vleče v levo, zavrtite potenciometer v desno, dokler vozilo ne vozi naravnost. Če vozilo vleče v desno, zavrtite potenciometer v levo, dokler vozilo ne vozi naravnost.

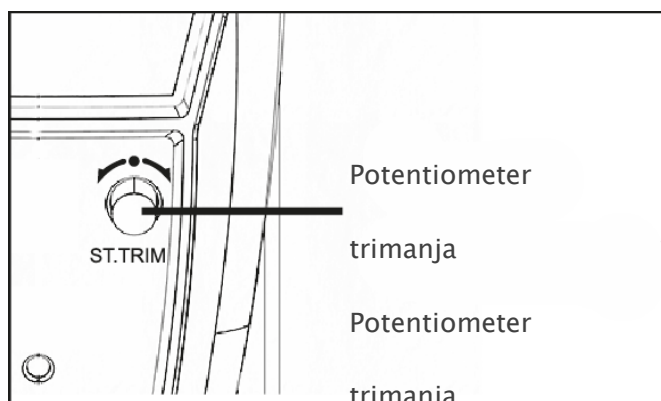



Osvetlitev podvozja

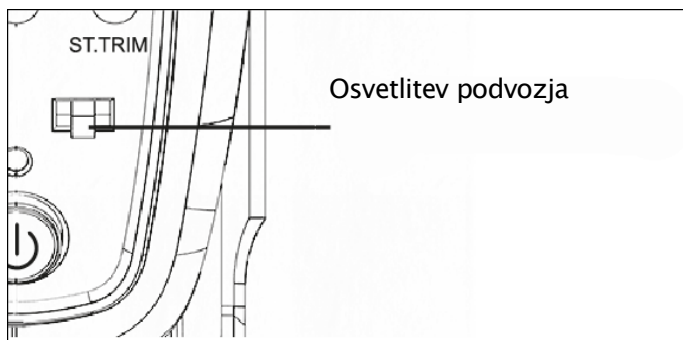


Na voljo je sedem načinov osvetlitve podvozja. Pritisnite gumb, da preklopite na naslednji način.




Žarometi

Žarometi so standardno vklopljeni. Dvakrat hitro zavrtite volan v desno, žarometi bodo utripali. Ponovno dvakrat hitro zavrtite volan v desno, žarometi bodo ponovno stalno svetili. Da bi žaromete izklopili, trikrat hitro zavrtite volan v desno. Da bi žaromete ponovno vklopili, trikrat hitro zavrtite volan v desno.

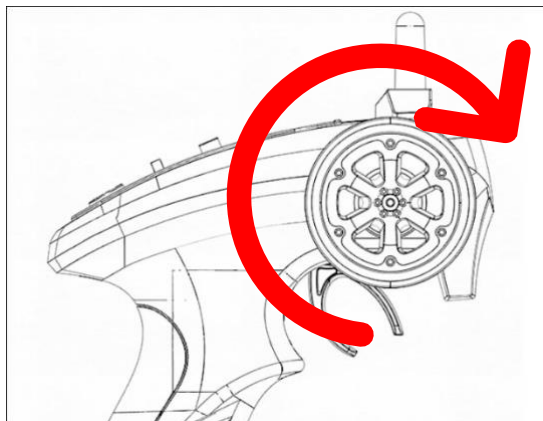

Rdeče sprednje in zadnje luči

Rdeče sprednje in zadnje luči so privzeto vklopljene. Dvakrat hitro zavrtite volan v levo, luči utripajo. Ponovno dvakrat hitro zavrtite volan v levo, luči ponovno sveti neprekinjeno. Da bi luči izklopili, trikrat hitro zavrtite volan v levo. Da bi luči ponovno vklopili, trikrat hitro zavrtite volan v levo.

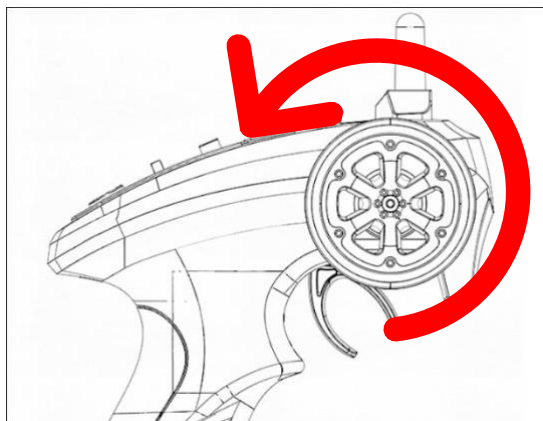



Menjava koles

1. Oslabite vijake na kolesih.
2. Snemite kolesa.
3. Namestite nova kolesa.
4. Pritrdite kolesa.
5. Menjava koles naj se izvaja samo pod nadzorom odrasle osebe.



Odpravljanje težav

Težava	Vzrok	Rešitev
Vozilo ni mogoče upravljati	Baterija je šibka ali prazna. Baterije so prazne.	Napolnite akumulator Zamenjajte baterije
	Baterija ni priključena, baterije niso pravilno vstavljene.	Preverite akumulator. Preverite baterije.
	Avto ali daljinski upravljalnik ni vklopljen.	Vklopite daljinski upravljalnik. Vklopite vozilo.
Vozilo je prepočasno	Baterija je šibka	Napolnite baterijo
	Potenciometer za maksimalno hitrost je preveč zavrt v levo.	Potenciometer zavrtite v desno, da povečate največjo hitrost.
Vozilo ne vozi naravnost.	Trim je naravnan.	Uravnajte krmiljenje v skladu s temi navodili.

AMEWI
JUST REMOTE-CONTROLLED.

