



TOOLCRAFT

Ⓢ Bedienungsanleitung

Verstellbarer Sägebock (590 kg)

Best.-Nr. 3437210



1 Bedienungsanleitung zum Herunterladen

Verwenden Sie den Link www.conrad.com/downloads (oder scannen Sie den QR-Code), um die komplette Bedienungsanleitung herunterzuladen (oder neue/aktuelle Versionen, wenn verfügbar). Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite.

2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen verstellbaren Sägebock, der zum Aufbewahren und Transportieren zusammengeklappt werden kann.

Wichtig:

Überlasten Sie das Produkt nicht. Die maximale Tragkraft ist 590 kg.

Sollten Sie das Produkt für andere als die genannten Zwecke verwenden, kann das Produkt beschädigt werden. Unsachgemäße Verwendung kann zu Gefährdungen führen.

Das Produkt entspricht den gesetzlichen Vorgaben und erfüllt sämtliche der nationalen und europäischen Vorschriften. Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie dieses Produkt nicht umbauen und/oder verändern.

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Geben Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

3 Lieferumfang

- Produkt
- Bedienungsanleitung

4 Symbolerklärung

Die folgenden Symbole befinden sich am Produkt oder erscheinen im Text:



Dieses Symbol warnt vor Gefahren, die Verletzungen nach sich ziehen können.

5 Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Personen- oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

5.1 Allgemeine Hinweise

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Dieses könnte anderenfalls für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet wurden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder anderes Fachpersonal.
- Lassen Sie Wartungs-, Änderungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einer Fachkraft bzw. einer zugelassenen Fachwerkstatt ausführen.

5.2 Handhabung

- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder sogar das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.

5.3 Betriebsumgebung

- Setzen Sie das Produkt keinen mechanischen Belastungen aus.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, starken Stößen, brennbaren Gasen, Dampf und Lösungsmitteln.
- Schützen Sie das Produkt vor hoher Feuchtigkeit und Nässe.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.

5.4 Bedienung

- Sollten Sie Zweifel im Hinblick auf Betrieb, Sicherheit oder Anschlussweise des Produkts haben, wenden Sie sich an einen Fachmann.
- Sollte kein sicherer Betrieb mehr möglich sein, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Versuchen Sie NICHT, das Produkt selbst zu reparieren. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen aufbewahrt

wurde oder

- erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.

5.5 Produkt


- Überschreiten Sie unter keinen Umständen die maximale Tragfähigkeit.
- Verwenden Sie das Produkt nur auf einem festen, trockenen, stabilen und ebenen Untergrund.
- Legen Sie keine Last ab, die über die Seiten der Ablagefläche hinausragt.
- Verwenden Sie diesen Allzweckbock nicht als Gerüstbock.
- Stellen Sie sicher, dass sämtliche der Sicherungs- und/oder Verstellvorrichtungen ordnungsgemäß angebracht sind.
- Sollte eine der Sicherungs- oder Verstellvorrichtungen beschädigt sein oder eine der Schweißnähte Beschädigungen aufweisen, dürfen Sie das Produkt nicht länger verwenden.
- Wenden Sie beim Umstellen des Produkts stets die richtigen Hebetechniken an, um Verletzungen vorzubeugen.
- Sorgen Sie dafür, dass der Arbeitsbereich während der Verwendung des Produkts ausreichend beleuchtet ist.
- Alle Lasten sind gleichmäßig auf der oberen Auflagefläche zu positionieren.
- Stellen Sie sicher, dass alle 4 Standbeine den Boden fest berühren. Wenn das Produkt nicht eben und gerade aufgestellt ist, können darauf abgelegte Lasten herunterfallen.
- Stapeln Sie das Produkt niemals, um zusätzliche Höhe zu gewinnen.
- Stehen Sie nicht auf dem Produkt. Verwenden Sie das Produkt niemals als Trittleiter oder Standplattform.
- Vorausgesetzt, alle Lasten sind gleichmäßig auf der Auflagefläche positioniert, so ist die Tragfähigkeit von zwei identischen Sägeböcken doppelt so hoch wie die maximale Tragfähigkeit eines Sägebocks.

6 Aufstellen




Vergewissern Sie sich stets, dass alle Komponenten vollständig ausgeklappt und eingerastet sind, bevor Sie das Produkt belasten.

1

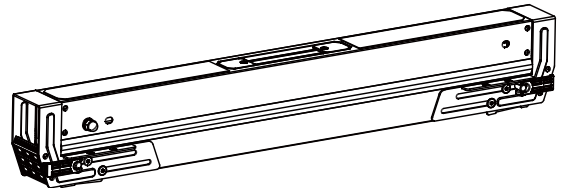


1. Dies ist das Produkt in zusammengeklapptem Zustand.

2

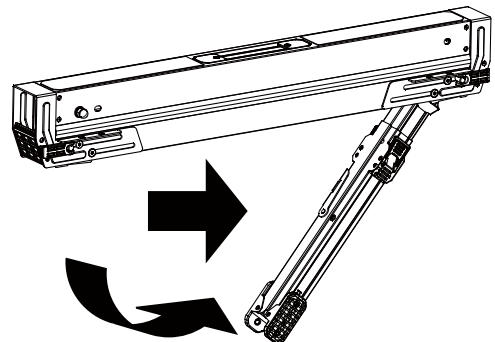


2. Drücken Sie den Entriegelungsknopf mit der Kennzeichnung [OPEN 1st] und ziehen Sie die Standbeine nach unten, bis sie vollständig ausgefahren sind.


3

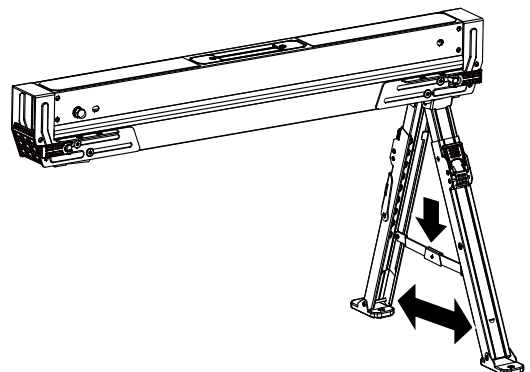

3. Drücken Sie die Standbeine auseinander und die Querstange nach unten.

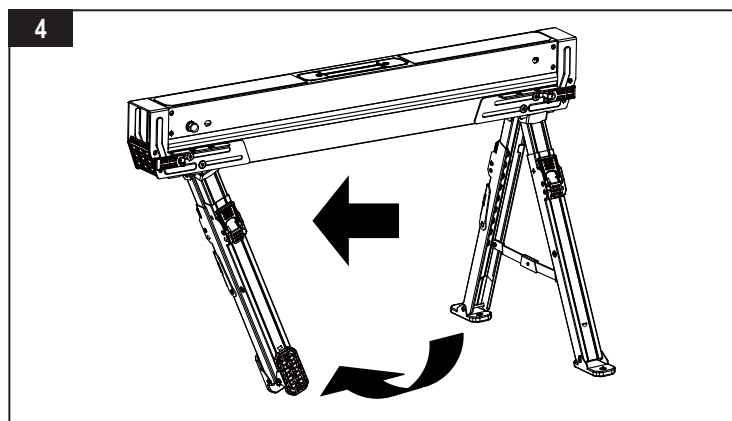

4. Drücken Sie den Entriegelungsknopf mit der Kennzeichnung [CLOSE 1st] und klappen Sie die Standbeine nach unten, bis sie vollständig ausgeklappt sind.

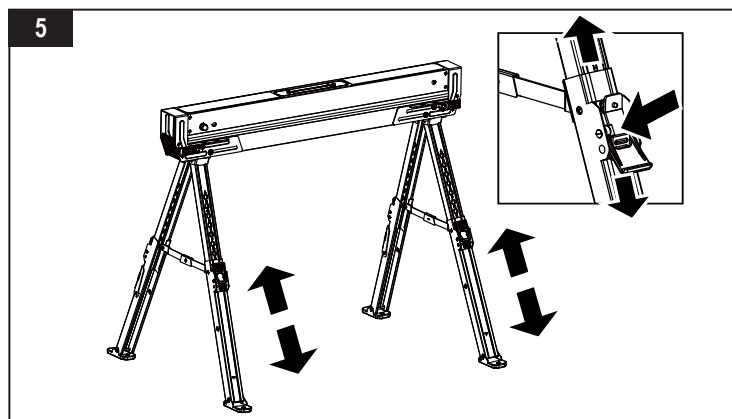


5. Einstellen der Standbeine:


- Ausfahren: Ziehen Sie das Standbein nach unten, bis sich die Verriegelung in der gewünschten Position befindet.
- Einfahren: Drücken Sie den Sicherungsknopf, ziehen Sie das Standbein leicht nach unten und drücken Sie es anschließend nach oben.

Hinweis:

Die Standbeine können in Schritten von 2,54 cm eingestellt werden.

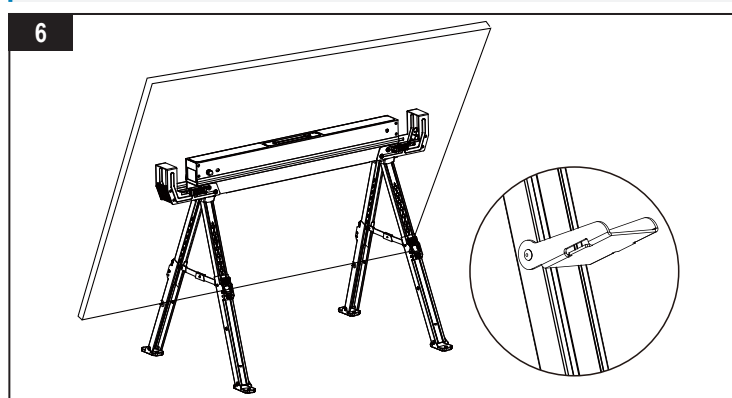

6. Klappen Sie die Stützstifte aus, um eine Platte zum Schneiden zu stützen.

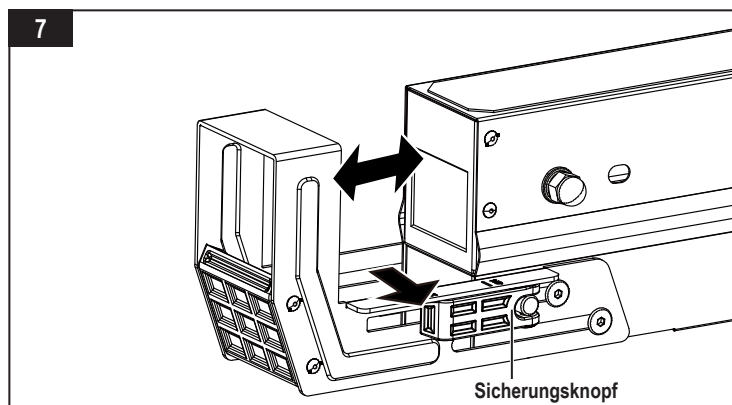


7. Öffnen Sie den Sicherungsknopf und stellen Sie die Seitenhalterung auf die gewünschte Breite ein.

8. Ziehen Sie den Sicherungsknopf fest, wenn der Balken in Position ist.

Hinweis:

Die Seitenhalterung kann für verschiedene Balken zwischen 0 mm und 90 mm eingestellt werden.

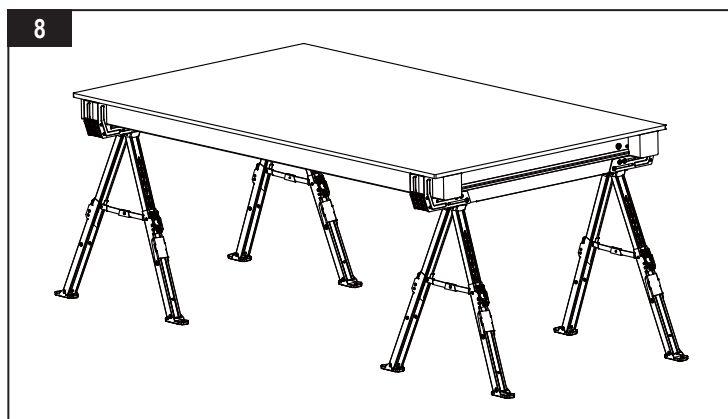

9. In Kombination mit einem zweiten Sägebock kann ein Arbeitstisch bis zur doppelten Tragkraft eines einzelnen Sägebocks tragen.

7 Zusammenklappen des Produkts

- Um das Produkt zusammenzuklappen, wiederholen Sie die Schritte 8 bis 2 in umgekehrter Reihenfolge. Klappen Sie zuerst das Standbein [CLOSE 1st] zusammen und dann das Standbein [OPEN 1st].
- Stellen Sie sicher, dass der Sicherungsstift einrastet, um die Standbeine in der zusammengeklappten Position zu sichern.

8 Reinigung und Pflege

Wichtig:

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungsmittel. Diese können zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen des Produkts führen.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser.

Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein trockenes, faserfreies Tuch. Bei Bedarf können Sie das Tuch auch leicht anfeuchten.

9 Technische Daten

Tragfähigkeit.....	max. 590 kg
Höhenbereich	61,8 - 82 cm
Seitenhalterung	0 - 90 mm
Material.....	Stahl, Kunststoff
Abmessungen (L x B x H).....	Auseinandergeklappt: 115,7 x 68,7 x 82 cm Zusammengeklappt: 98 x 9,5 x 14,5 cm
Gewicht.....	9,75 kg

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Copyright 2025 by Conrad Electronic SE.

*3437210_v3_1225_02_dm_mh_de



TOOLCRAFT

Operating Instructions

Adjustable Sawhorse (590 kg)

Item No. 3437210



1 Operating Instructions for download

Use the link www.conrad.com/downloads (alternatively scan the QR code) to download the complete operating instructions (or new/current versions if available). Follow the instructions on the web page.

2 Intended use

This product is an adjustable sawhorse that folds away for storage and transport.

Important:

Do not overload the product. The maximum capacity is 590 kg.

If you use the product for purposes other than those described, the product may be damaged. Improper use can result in hazards.

The product complies with the statutory national and European requirements. For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify the product.

Read the operating instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with the operating instructions.

All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

3 Delivery content

- Product
- Operating instructions

4 Description of symbols

The following symbols are on the product or are used in the text:



The symbol warns of hazards that can lead to personal injury.

5 Safety instructions



Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in this manual, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

5.1 General information

- The product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- If you have questions which remain unanswered by these operating instructions, contact our technical support service or other technical personnel.
- Maintenance, modifications and repairs must only be completed by a technician or an authorised repair centre.

5.2 Handling

- Please handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.

5.3 Operating environment

- Do not place the product under any mechanical stress.
- Protect the product from extreme temperatures, strong jolts, flammable gases, steam and solvents.
- Protect the product from high humidity and moisture.
- Protect the product from direct sunlight.

5.4 Operation

- Consult an expert when in doubt about the operation, safety or connection of the product.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. DO NOT attempt to repair the product yourself. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
 - is visibly damaged,
 - is no longer working properly,
 - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
 - has been subjected to any serious transport-related stresses.

5.5 Product


- Never exceed the maximum load capacity.
- Only use the product on firm, dry, solid, and level ground.
- Do not place any load that protrudes sideways.
- Do not use this all-purpose trestle as a scaffolding trestle.
- Check that any securing and/or adjusting devices are correctly seated.
- If the securing or adjusting device is damaged or any welds are damaged do not use this product.
- When moving the product, always use proper lifting techniques to prevent personal injury.
- Make sure the work area is well illuminated while using the product.
- All loads must be distributed evenly on the top rail.
- Make sure that all 4 legs have solid contact with the floor. If the product is not positioned level and straight, loads placed upon it could fall.
- Never stack the product to obtain extra height.
- Do not stand on the product. Never use the product as a step ladder or standing platform.
- When all loads are distributed evenly on the top rail, the amount of weight that can be applied to 2x identical sawhorses is double the maximum load capacity of 1x sawhorse.

6 Setup




Make sure all parts are fully extended and locked in place before applying any loads.

1

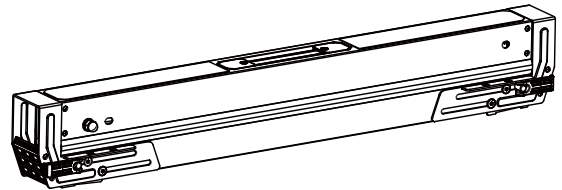


1. This is the product in the folded position.

2

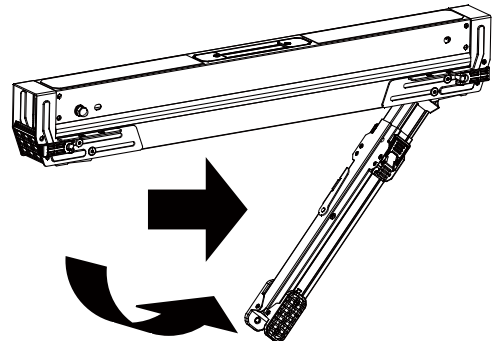


2. Press the release button where it shows [OPEN 1st] and pull down the legs until they are fully extended.

3

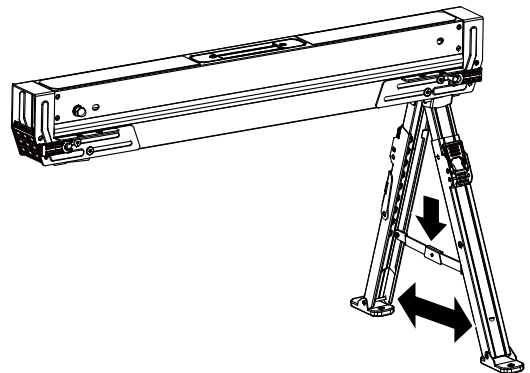


3. Separate the legs and push the crossbar downwards.

4

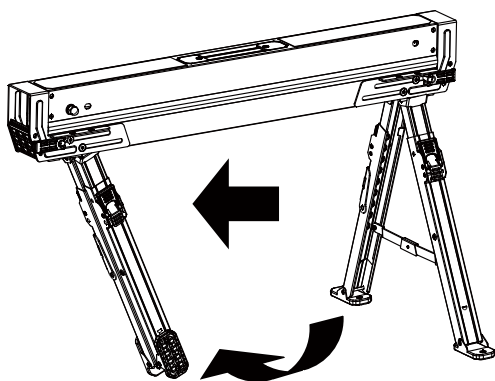

4. Press the release button where it shows **[CLOSE 1st]** and fold down the legs until they are completely unfolded.

5

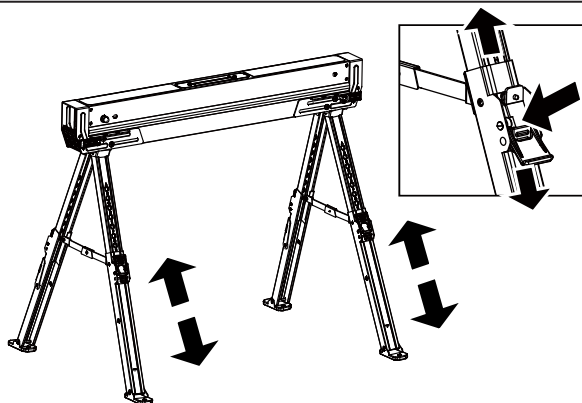


5. Adjust the legs:
- To extend: Pull down the leg until the latch is in the desired position.
 - To retract: Press the locking button, pull down the leg slightly and subsequently push up the leg.

Note:


The legs can be adjusted in steps of 2.54 cm.

6

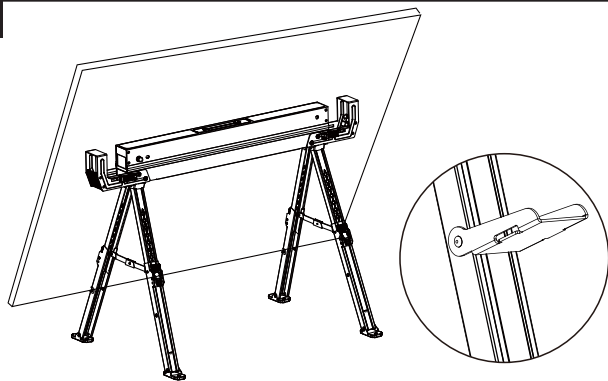

6. Unfold the support pins to support a plate for cutting.

7

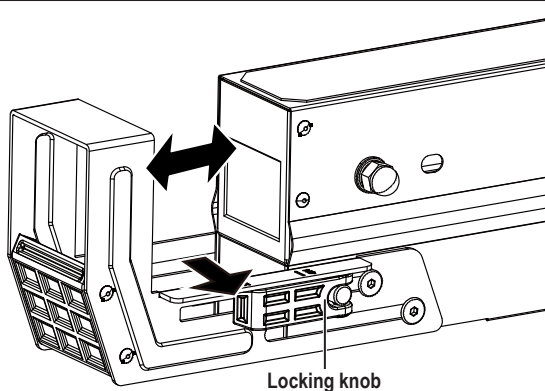


7. Open the locking knob and adjust the side bracket to the desired width.
8. Tighten the locking knob once the beam is in place.

Note:

The side bracket can be adjusted between 0 mm and 90 mm for different beams.

8

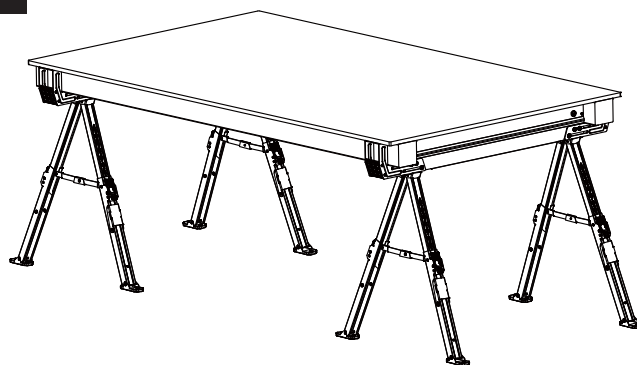

9. When paired together with a second unit, a worktable can support up to double the load capacity of a single sawhorse.

7 Closing the product

- To close the product, repeat the steps 8. to 2. but in reverse order. First close leg **[CLOSE 1st]** and then leg **[OPEN 1st]**.
- Make sure the locking pin engages to keep the legs secure while in folded position.

8 Cleaning and care

Important:

- Do not use aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions. They damage the housing and can cause the product to malfunction.
- Do not immerse the product in water.

Clean the product with a dry, fibre-free cloth. Slightly moisten the cloth if needed.

9 Technical data

Load capacity	max. 590 kg
Height range	61.8 – 82 cm
Side bracket	0 – 90 mm
Material	Steel, plastic
Dimensions (L x W x H)	Open: 115.7 x 68.7 x 82 cm
	Folded: 98 x 9.5 x 14.5 cm
Weight	9.75 kg