








WORKLIGHT BATTERY TRIPOD

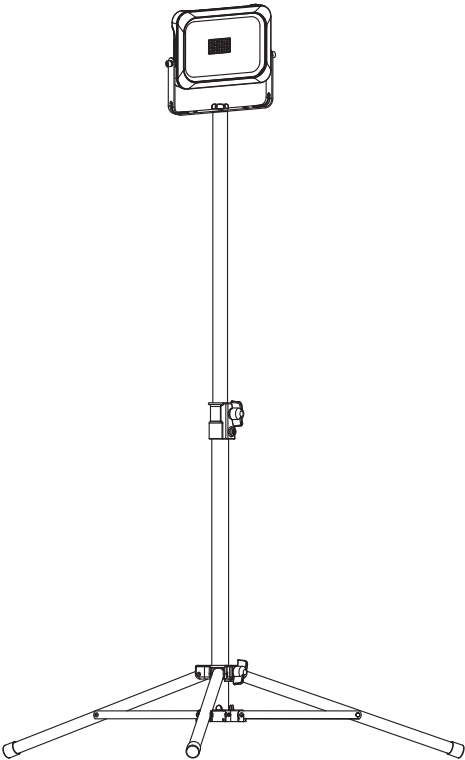



IP54

	EAN	W	lm	K	Temp (°C)	VDC	∇ (°)		Maximum projected area (cm²)
LED WORKLIGHTVALBAT 1X20W865PBTRIPOD	4099854429996	20	2000	6500	-10...+40	5	115	7500	381.6

WORKLIGHT BATTERY TRIPOD

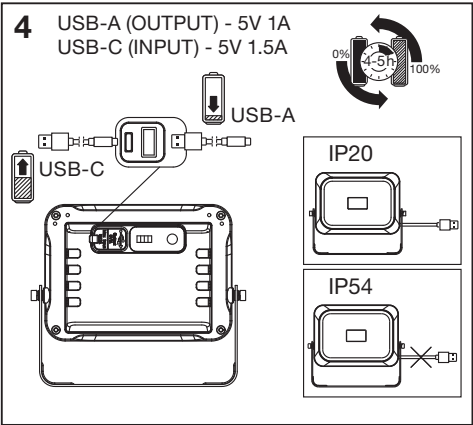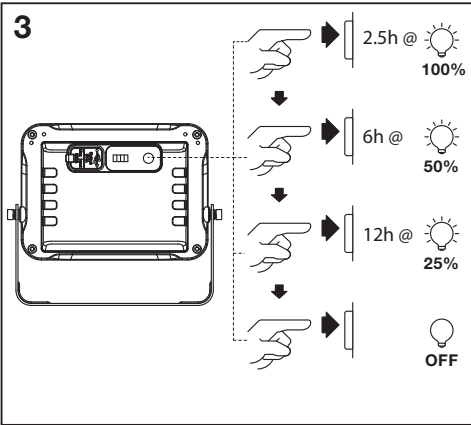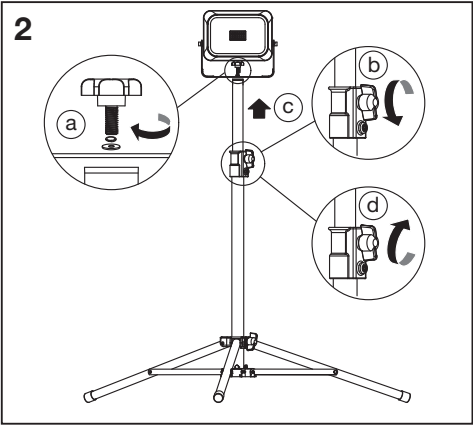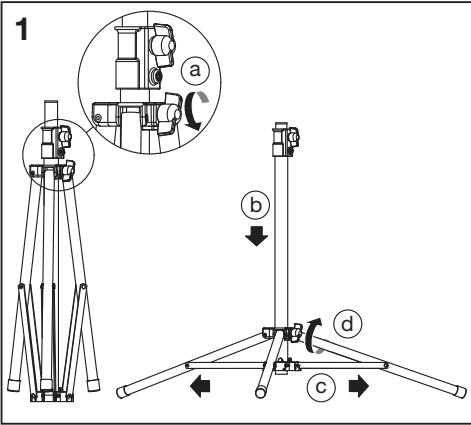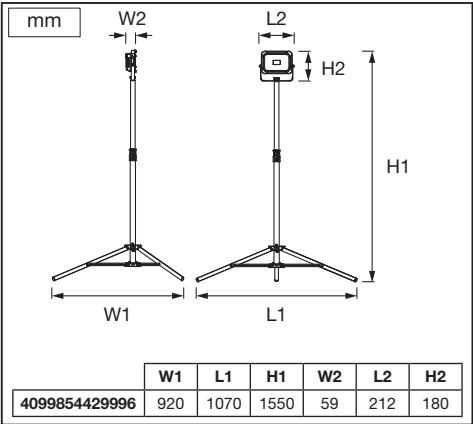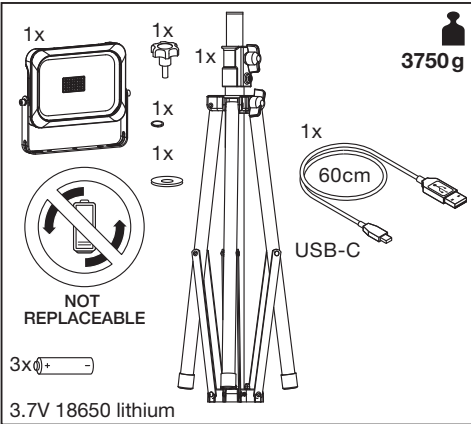

5

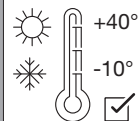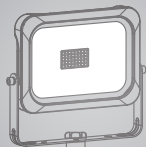

**NOT
REPLACEABLE**

Ⓢ Batterie non remplaçable Ⓢ Impianto di illuminazione LED Ⓢ Bateria não substituível. Fabricado na China Ⓢ Φωτιστικό LED. Χώρα προέλευσης Κίνα Ⓢ Bateriai nelze vyměnit. Vyrobeno v Číně Ⓢ Светодиодный светильник. Светильник стационарный. Хранить в сухом месте, перед установкой отключить питание. Товар сертифицирован. Не бросать. Сделано в Китае Ⓢ LED lámpatest. Az elem nem cserélhető. Származási hely: Kína Ⓢ Oprawa oświetleniowa LED. Bateria niewymienna. Wyprodukowano w Chinach Ⓢ Nevymeniteľná batéria. Vyrobené v Číne Ⓢ LED svetilka. Batérie ni možoče zamenjati. Proizvedeno na Kitajskem

Ⓢ LED armatür. Pil değıstirilemez. AEEE Yönetmeligine Uygundur Ⓢ LED svjetiljka. Baterija nije zamjenjiva. Zemlja podrijetla: Kina Ⓢ Corp de iluminat cu led. Bateria nu poate fi înlocuită. Produs în China Ⓢ Осветительно тяло със светодиодни лампи. Страна на произход: Китай Ⓢ LED valgusti. Patarei ei ole asendatav. Valmistatud Hiinas Ⓢ LED šviestuvass. Akumulatorius nekeičiamas. Pagaminta Kinijoje Ⓢ LED gaismeklis. Akumulators nav maināms. Ražots Kīnā Ⓢ LED sijalice. Baterija se ne može zameniti. Proizvedeno u Kini Ⓢ Світлодіодний світильник. Електролампа Ⓢ ЖШД шамдалы. Стационарлық шырақ. Құрғақ жерде сақтап, орнату алдында ток көздерінен ажырату керек. Тауар сертификатталған. Лақтыруға тыйым салынады. Қытайда жасалған



FR
Cet appareil,
ses accessoires
et son cordon,
se recyclent



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

G11211034
27.01.2025



LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

Ⓢ LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom