


DAMP PROOF

ESSENTIAL EXTRUSION

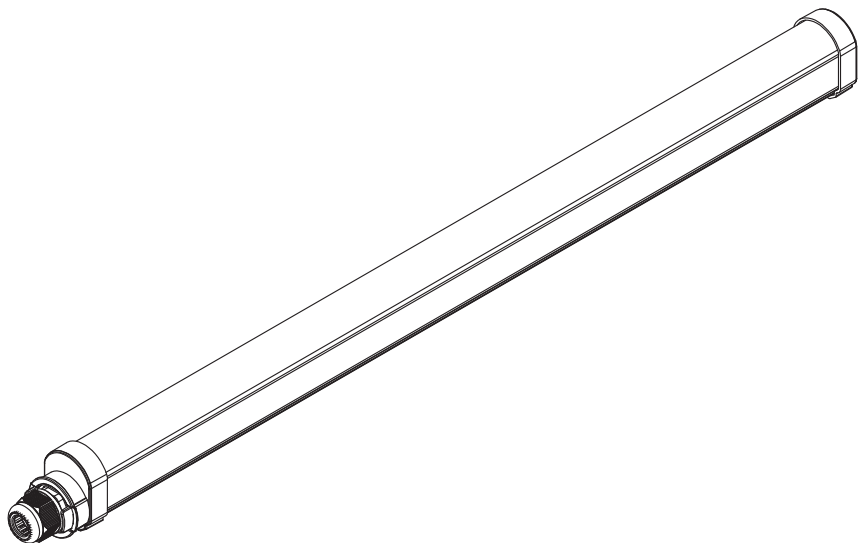

	EAN	W	lm light source	lm output	K	IP	° (°C)	V~	mA	Hz	DF	▽ (°)	
DP ESSENTIAL EXTRU- SION 60CM 18W840	4099854428777	18	2250	2160	4000	65	-20... +40	220- 240	140	50/60	≥0.7	140	15000
DP ESSENTIAL EXTRU- SION 120CM 36W840	4099854428739	36	5000	4320	4000	65	-20... +40	220- 240	160	50/60	≥0.9	140	15000
DP ESSENTIAL EXTRU- SION 150CM 50W840	4099854428753	50	6800	6000	4000	65	-20... +40	220- 240	230	50/60	≥0.9	140	15000

DAMP PROOF ESSENTIAL EXTRUSION



208 g
4099854428777

364 g
4099854428739

444 g
4099854428753

2x

2x

2x

1x

mm

	W	L	H
4099854428777	36.7	640	47.7
4099854428739	36.7	1240	47.7
4099854428753	36.7	1540	47.7

1

ON

OFF

2







mm

	X
4099854428777	450±5
4099854428739	1100±50
4099854428753	1400±50

3

4


DAMP PROOF ESSENTIAL EXTRUSION

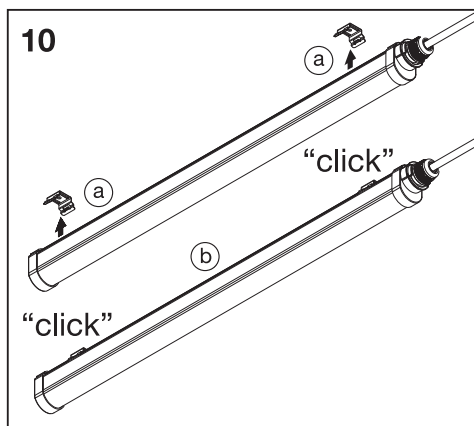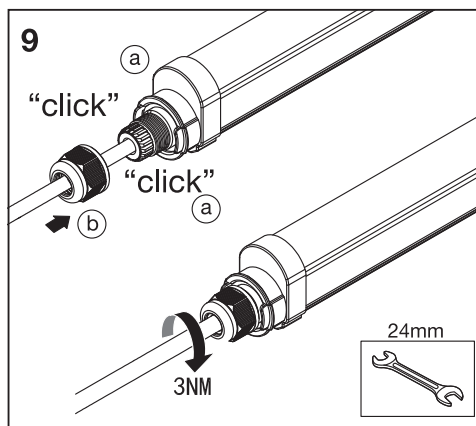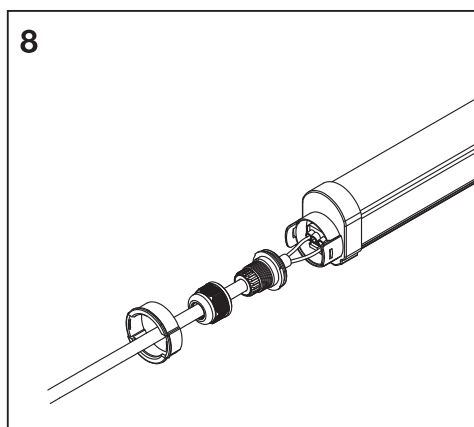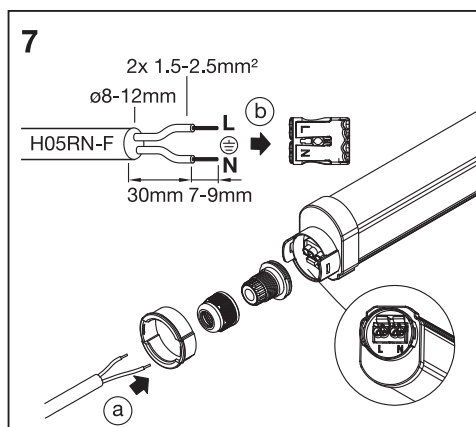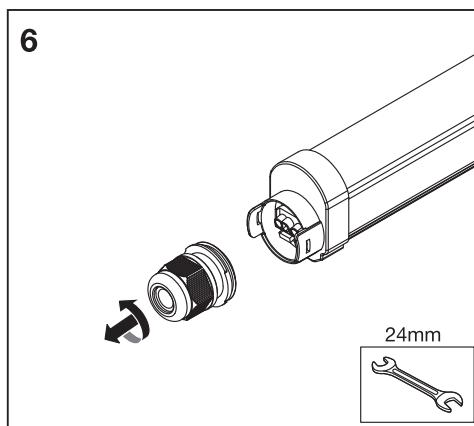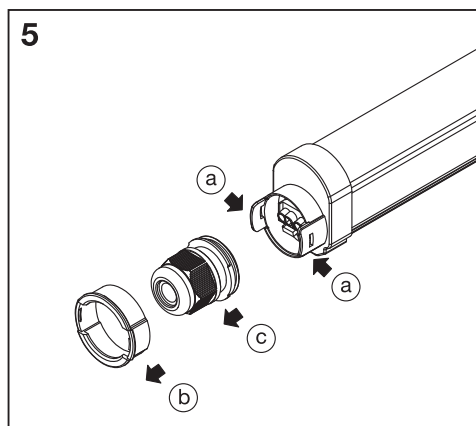

11



ON
OFF

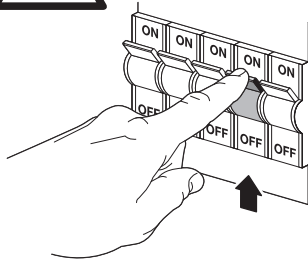

	EAN	n	LED	QR code	ENERGY * X =
DP ESSENTIAL EXTRUSION 60CM 18W840	4099854428777	1	AC61183		E
DP ESSENTIAL EXTRUSION 120CM 36W840	4099854428739	1	AC61184		E
DP ESSENTIAL EXTRUSION 150CM 50W840	4099854428753	1	AC61185		E

* Ⓔ Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <X>. Ⓔ This product contains a light source of energy efficiency class <X>. Ⓔ Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <X>. Ⓔ Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <X>. Ⓔ Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética <X>. Ⓔ Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética <X>. Ⓔ Το προϊόν αυτό περιέχει φωτεινή πηγή της τάξης ενεργειακής απόδοσης <X>. Ⓔ Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <X>. Ⓔ Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieeffektivitetsklass <X>. Ⓔ Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on <X>. Ⓔ Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse <X>. Ⓔ Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse <X>. Ⓔ Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti <X>. Ⓔ Данный продукт содержит энергосберегающий источник света (класс <X>). Ⓔ Ez a termék egy <X> energiatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz. Ⓔ Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <X>. Ⓔ Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti <X>. Ⓔ Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energetske učinkovitost <X>. Ⓔ Bu ürün, enerji verimliliği sınıfında bir ışık kaynağı içerir <X>. Ⓔ Ovaj proizvod sadržiava izvor svetlosti klase energetske učinkovitosti <X>. Ⓔ Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică <X>. Ⓔ Тоzi продукт включва светлинен източник с клас на енергийна ефективност <X>. Ⓔ Toode sisaldab energiatõhususe klassi <X> valgusallikat. Ⓔ Šiame gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė <X>. Ⓔ Ši s ražojums satur gaismas avotu, kura energoefektivitātes klase ir <X>. Ⓔ Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti <X>. Ⓔ Цей виріб містить джерело світла класу енергоефективності <X>. Ⓔ Бул өнімде <X> энергия тиімділігі класының жарық көзі бар.



LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom

G11211216
02.04.2025

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr