

## PRODUKTDATENBLATT

### LED Bulkhead 11W 4000K White

LED BULKHEAD | Wand- und Deckenleuchten



#### Anwendungsgebiete

- Außenbereiche
- Keller, Garagen, Lagerhallen

#### Produktvorteile

- Einfache und schnelle Installation
- Energieeffizient durch LED-Technik

#### Produkteigenschaften

- Helle und funktionelle LED-Außenleuchten
- Schutzart: IP54



---

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten


|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Nennleistung                  | 11,00 W      |
| Nennspannung                  | 220...240 V  |
| Netzfrequenz                  | 50...60 Hz   |
| Nennstrom                     | 105,000 mA   |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$ | > 0,5        |
| Schutzklasse                  | II           |
| Betriebsart                   | Netzspannung |

### Photometrische Daten

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Lichtstrom               | 840 lm    |
| Lichtausbeute            | 76 lm/W   |
| Farbtemperatur           | 4000 K    |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Kalt weiß |
| Farbwiedergabeindex Ra   | ≥80       |
| Ausstrahlungswinkel      | 120 °     |

### Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 143,00 mm |
| Breite         | 79,00 mm  |
| Höhe           | 216,00 mm |
| Produktgewicht | 245,00 g  |

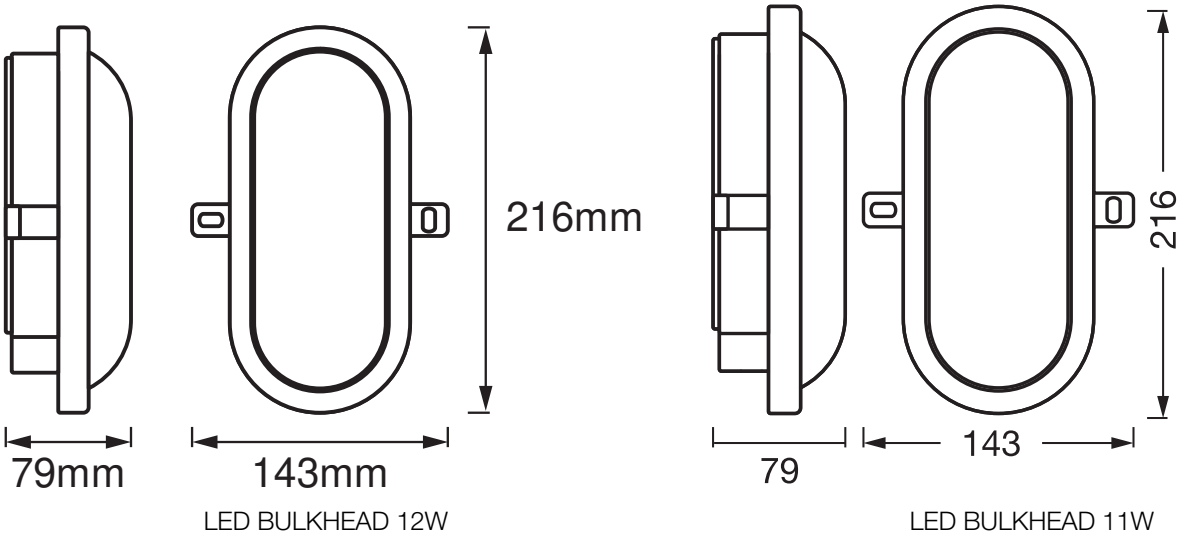

Materialien & Farben

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Produktfarbe                | Weiß                                        |
| Gehäusefarbe                | Weiß                                        |
| Gehäusematerial             | Polycarbonat (PC)                           |
| Material Abdeckung          | Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS) |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg                                      |

Anwendung & Installation

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich            | -20...+40 °C            |
| Anschlussart                          | Schraub-Anschlussklemme |
| Schutzart                             | IP54                    |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK06                    |
| Dimmbar                               | Nein                    |
| Montageart                            | Anbau                   |
| Anwendungsumgebung                    | Außenanwendungen        |
| Mit Leuchtmittel                      | Ja                      |
| Austauschbare Lichtquelleneinheit     | Nein                    |

Lebensdauer

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
|-------------------------------|-----------------------|

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Anzahl der Schaltzyklen | 25000 |
|-------------------------|-------|

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Zertifikate & Standards

|                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein               |
| Austauschbare Lichtquelle (EPREL)                        | Nicht austauschbar |

Zusätzliche Produktdaten

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Anzahl Leuchtmittel | empty |
| BEG förderfähig     | Nein  |

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                          |                                           | Name des Dokuments      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | LED BULKHEAD            |
|  | Rechtliche Hinweise                       | Safety insert G11219279 |
|  | Konformitätserklärung                     | LED BULKHEAD 11W 840    |
|  | Konformitätserklärung UKCA                | Fixed LUM               |

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen   |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|
| 4099854428654 | Faltschachtel<br>1                     | 86 mm x 150 mm x 225 mm             | 393.00 g      | 2.90 dm³  |
| 4099854428661 | Versandschachtel<br>6                  | 315 mm x 273 mm x 245 mm            | 2360.00 g     | 21.07 dm³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.