

PRODUKTDATENBLATT

Highbay Blade E27 17W 840 E27 Black

Highbay Blade E27 | Highbay Blade Lampen mit E27 Sockel



Anwendungsgebiete

- Renovierung
- Wohnbereiche (Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer usw.)

Produktvorteile

- E27 Deckenlampe mit verstellbaren Licht-flügeln
- Einfache Installation in E27 Lampenfassungen
- Ideal für Renovierungsarbeiten

Produkteigenschaften

- Schutzart: IP20



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


Nennleistung	17 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Nennstrom	115 mA
Netzleistungsfaktor λ	0,66
Oberschwingungsgehalt	103 %

Photometrische Daten

Lichtstrom	1700 lm
Lichtausbeute	100 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	≥ 82
Wert des R9-Farbwiedergabeindex	7
Standardabweichung des Farbabgleichs	≤ 6 sdc _m
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG1
Ausstrahlungswinkel	100 °

Maße & Gewicht

Durchmesser	231,00 mm
Länge	231,00 mm
Breite	231,00 mm
Höhe	91 mm
Produktgewicht	100,00 g

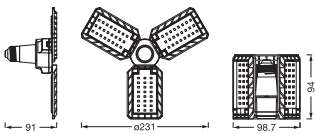

HIGHBAY BLADE 17W 840 E27 BK

Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
--------------	---------

Gehäusematerial	Kunststoff
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Dimmbar	Nein
Mit Leuchtmittel	Ja
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein
Fassungsbezeichnung	E27

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	10000
-------------------------	-------

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	HIGHBAY BLADE
	Rechtliche Hinweise	Safety insert G11220441
	Konformitätserklärung	HIGHBAY BLADE 840 E27 BK
	Konformitätserklärung UKCA	HIGHBAY BLADE 840 E27 BK

VERPACKUNGSGEWINNUNGEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854429255	Faltschachtel 1	117 mm x 117 mm x 123 mm	215.00 g	1.68 dm³

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854429262	Versandschachtel 4	482 mm x 131 mm x 151 mm	860.00 g	9.53 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.