


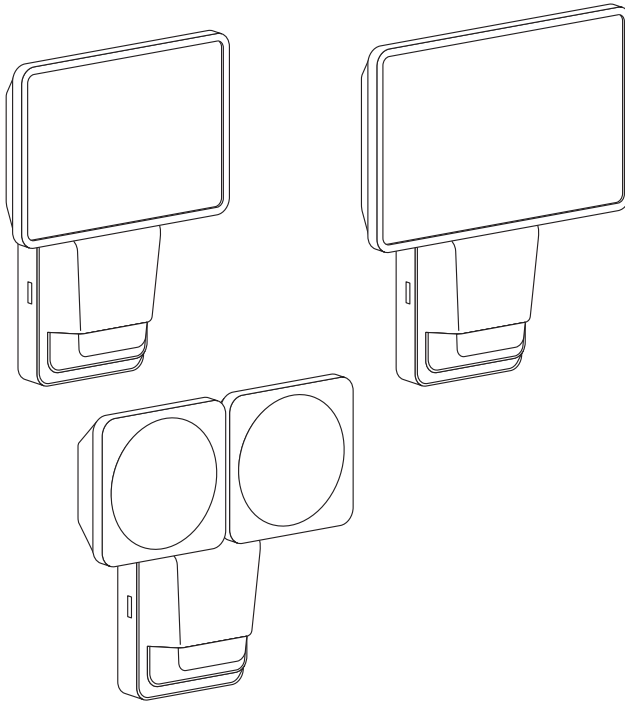
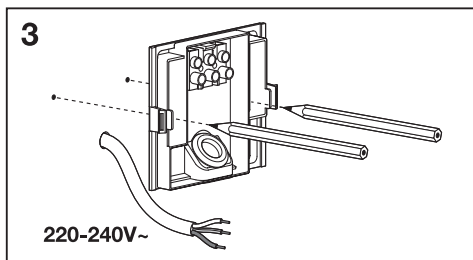
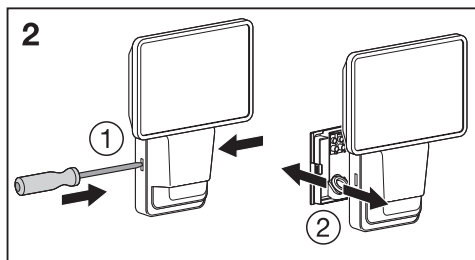
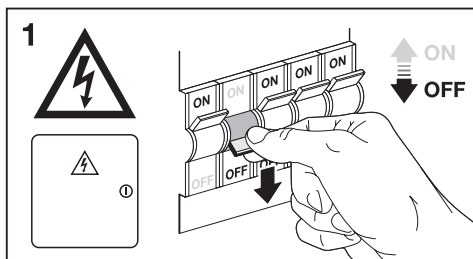
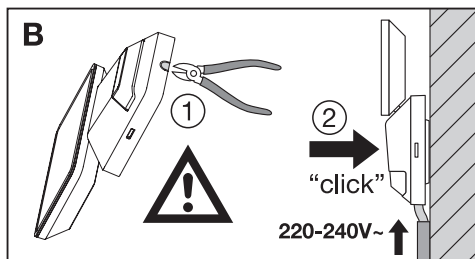
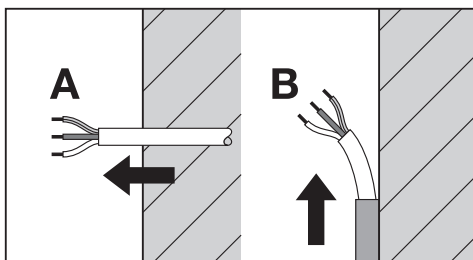
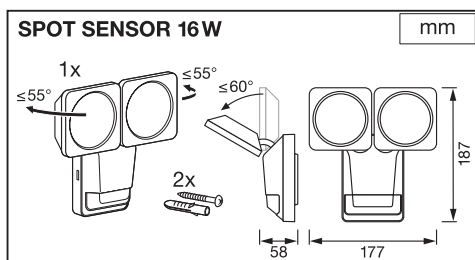
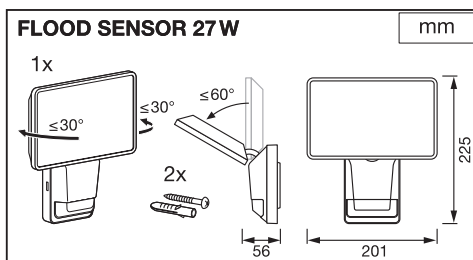
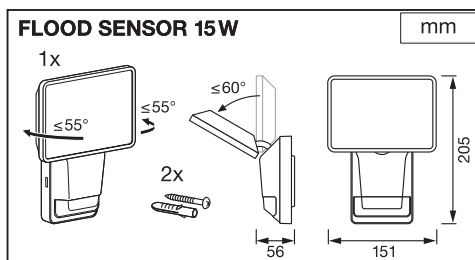
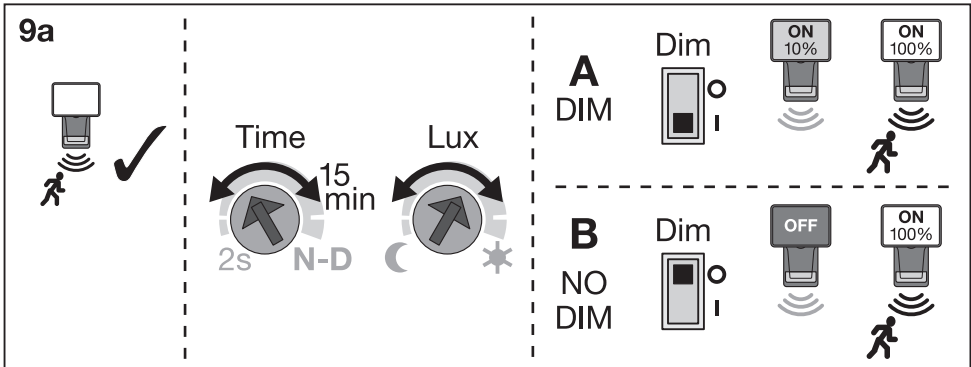
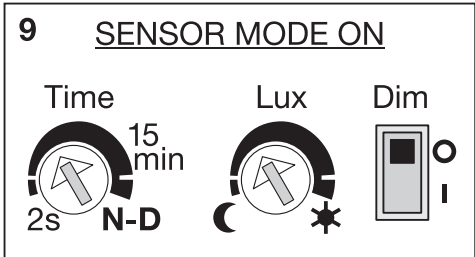
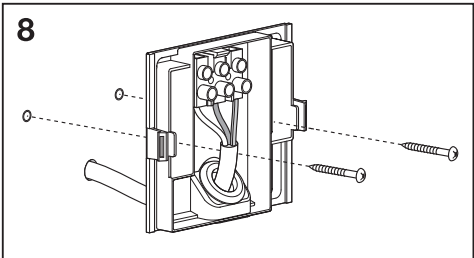
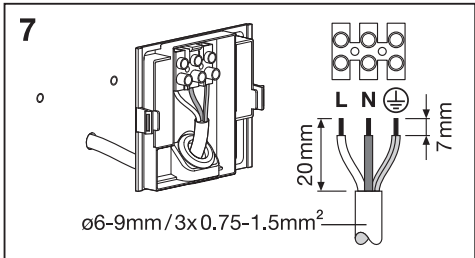







ENDURA® PRO SENSOR


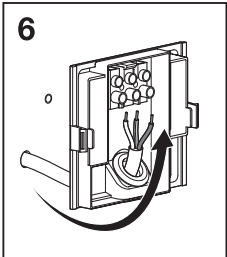


	EAN	W	lm light source	lm output	K	IP	° (°C)	V~	Hz	PF	▽ (°)	
E PRO FLOOD S 15W 840 IP55 WT	4099854451720	15	1980	1500	4000	55	-20...+40	220- 240	50/60	≥ 0.88	100	100000
E PRO FLOOD S 15W 840 IP55 DG	4099854451706	15	1980	1500	4000	55	-20...+40	220- 240	50/60	≥ 0.88	100	100000
E PRO FLOOD S 27W 840 IP55 WT	4099854451799	27	3800	3000	4000	55	-20...+40	220- 240	50/60	≥ 0.90	100	100000
E PRO FLOOD S 27W 840 IP55 DG	4099854451744	27	3800	3000	4000	55	-20...+40	220- 240	50/60	≥ 0.90	100	100000
E PRO SPOT S 16W 840 IP55 WT	4099854451836	16	2140	1500	4000	55	-20...+40	220- 240	50/60	≥ 0.88	50	100000
E PRO SPOT S 16W 840 IP55 DG	4099854451812	16	2140	1500	4000	55	-20...+40	220- 240	50/60	≥ 0.88	50	100000

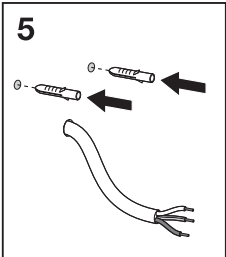

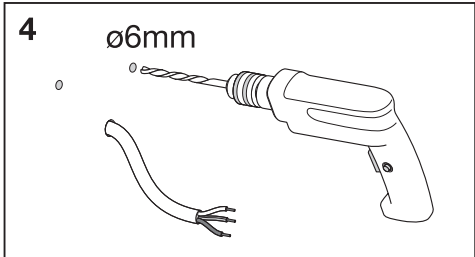

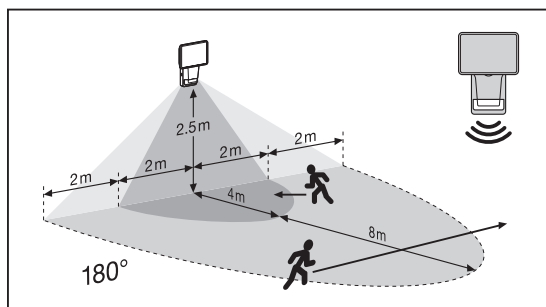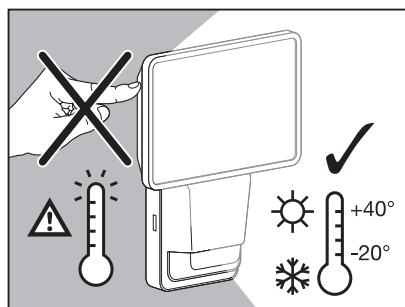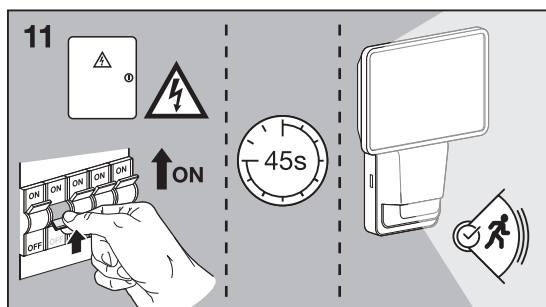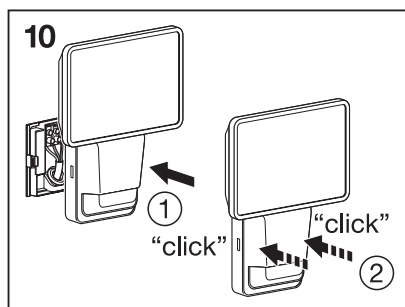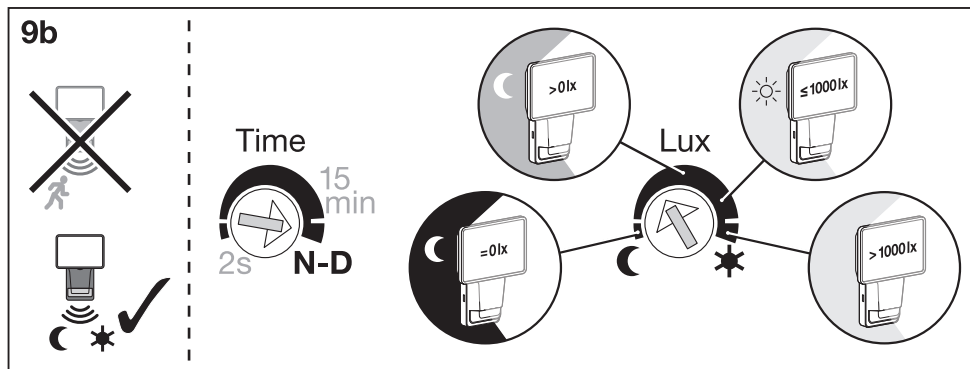

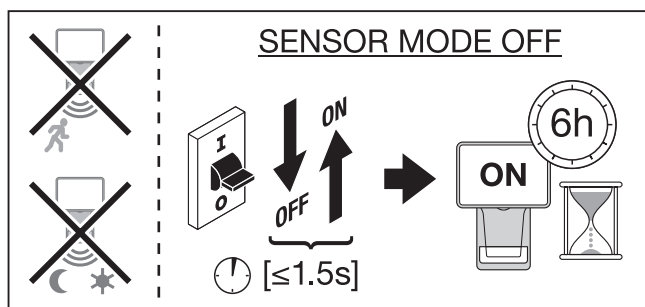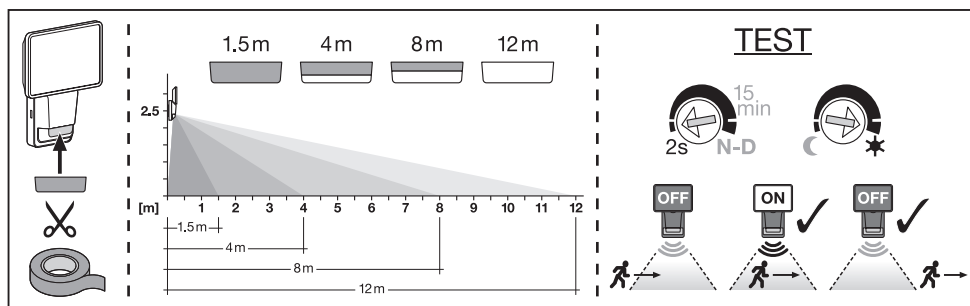

	
 QR code	ENERGY * X =

	EAN	n	
E PRO FLOOD S 15W 840 IP55 WT	4099854451720	1	AC34540
E PRO FLOOD S 15W 840 IP55 DG	4099854451706		
E PRO FLOOD S 27W 840 IP55 WT	4099854451799	1	AC34542
E PRO FLOOD S 27W 840 IP55 DG	4099854451744		
E PRO SPOT S 16W 840 IP55 WT	4099854451836	2	AC34544
E PRO SPOT S 16W 840 IP55 DG	4099854451812		

* ① Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <X>. ② This product contains a light source of energy efficiency class <X>. ③ Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <X>. ④ Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <X>. ⑤ Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética <X>. ⑥ Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética <X>. ⑦ Το προϊόν αυτό περιέχει φωτεινή πηγή της τάξης ενεργειακής απόδοσης <X>. ⑧ Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <X>. ⑨ Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass <X>. ⑩ Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on <X>. ⑪ Dette produktet indeholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse <X>. ⑫ Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti <X>. ⑬ Данный продукт содержит энергосберегающий источник света (класса <X>). ⑭ Ez a termék egy <X> energiatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz. ⑮ Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <X>. ⑯ Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti <X>. ⑰ Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda enerjske učinkovitosti <X>. ⑱ Bu ürün, enerji verimliliği sınıfında bir ışık kaynağı içerir <X>. ⑲ Ovaj proizvod sadržava izvor svetlosti klase energetske učinkovitosti <X>. ⑳ Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică <X>. ㉑ Този продукт включва светлинен източник с клас на енергийна ефективност <X>. ㉒ Toode sisaldab energiatõhususe klassi <X> valgusallikat. ㉓ Siame gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė <X>. ㉔ Ši s ražojums satur gaismas avotu, kura energoefektivitātes klase ir <X>. ㉕ Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti <X>. ㉖ Цей виріб містить джерело світла класу енергоефективності <X>. ㉗ Бұл өнімде <X> энергия тиімділігі классының жарық көзі бар.



22
PAP
Raccolta Carta
Verifica le disposizioni
del tuo comune.



FR







FR
Cet appareil
et son ampoule
se recyclent



À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

© LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom

G11214448
12.02.2025