








ENDURA® CLASSIC






ITYS IVE WALL

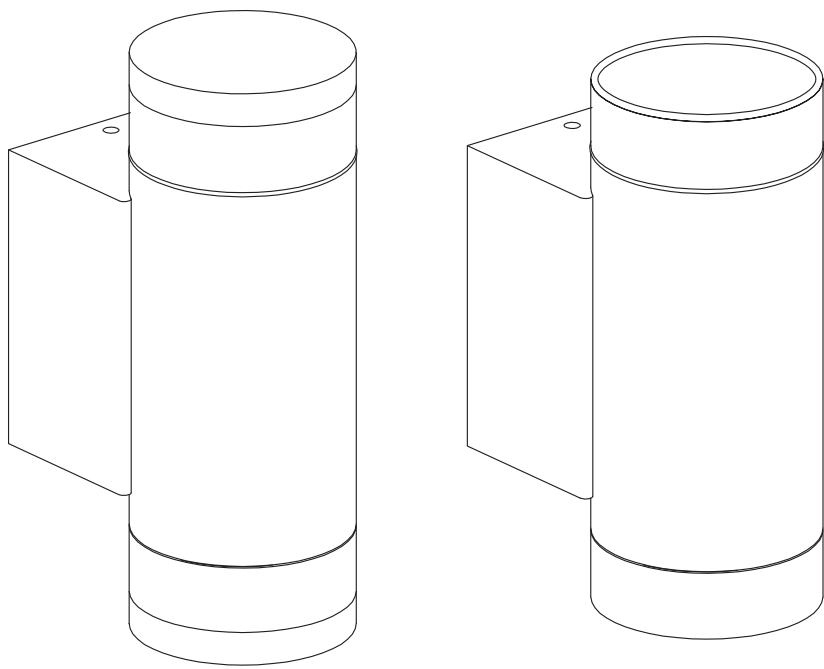


Lamps not included*

	EAN	W _{max.}	°C	V~	Hz	
ENDURA CLASSIC ITYS W GU10 IP65 DG	4099854447341	2x 35 (2x 7 LED)	-20...+40	220-240	50/60	GU10
ENDURA CLASSIC IVE W GU10 IP65 DG	4099854447372	35 (7 LED)	-20...+40	220-240	50/60	GU10

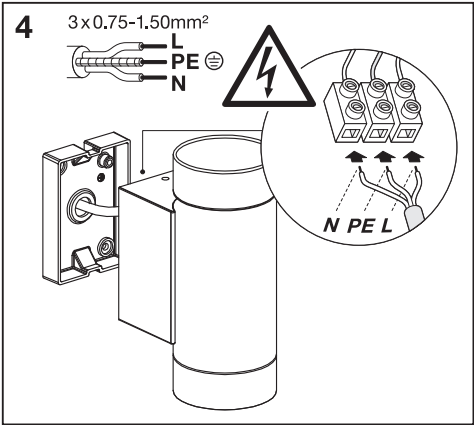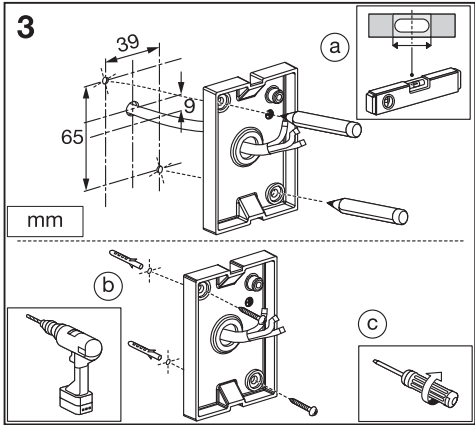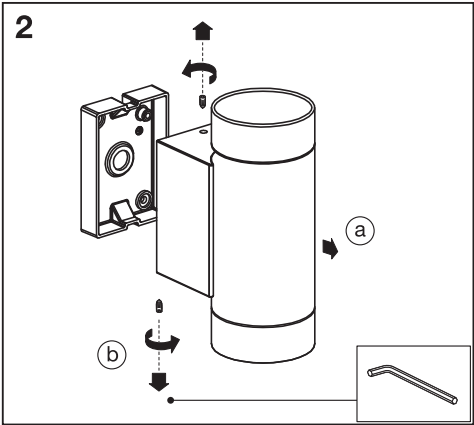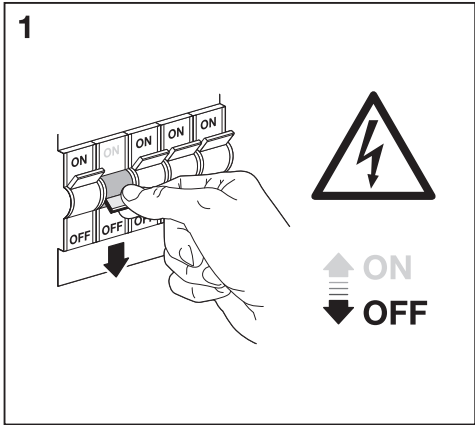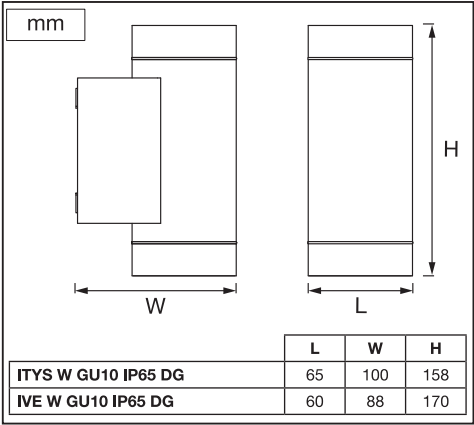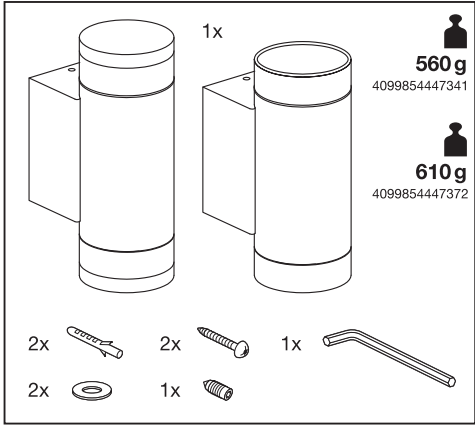

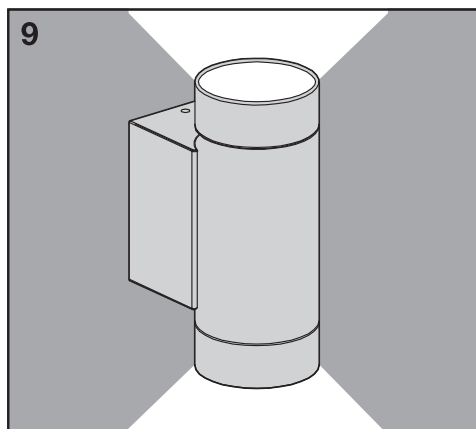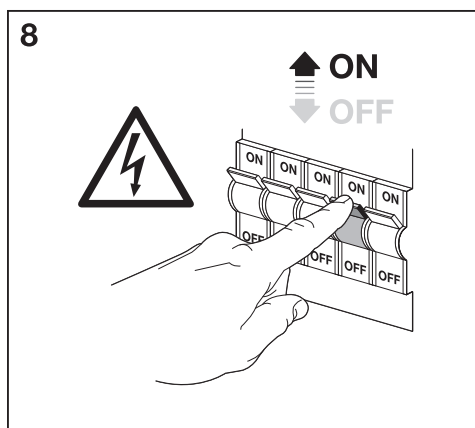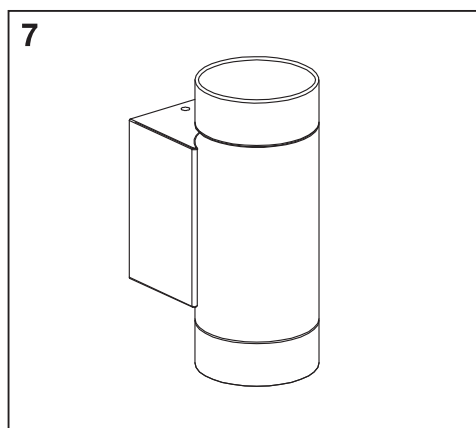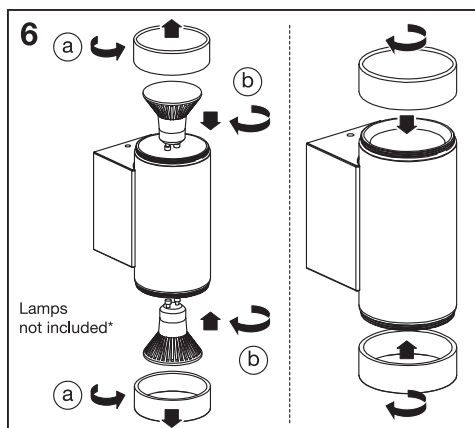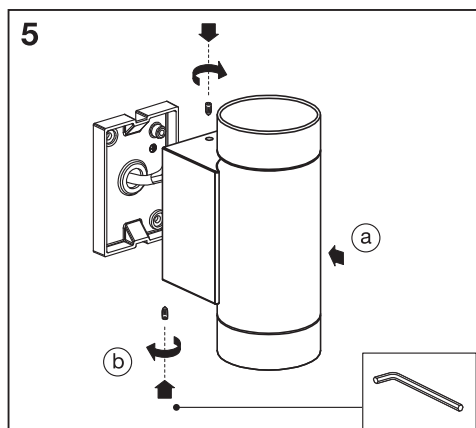

* ① Lampen nicht inbegriffen ② Lamps not included ③ Ampoules non incluses ④ Lampadine non incluse ⑤ Lámparas no incluidas ⑥ Lámpadas não incluídas ⑦ Οι λάμπες δεν περιλαμβάνονται ⑧ Lampen niet inbegrepen ⑨ Lampor ingår ej ⑩ Lamput eivät sisälly toimitukseen ⑪ Lamper følger ikke med ⑫ Pærer ikke inkludert ⑬ Lampy nejsou součástí dodávky ⑭ Светильник стационарный. Хранить в сухом месте, перед установкой отключить питание. Товар сертифицирован. Не бросать. Лампы в комплект не входят ⑯ A lámpák nem tartoznak a csomaghoz ⑰ Lampki nie są częścią zestawu ⑱ Lampy nie są załączone ⑲ Si-jalke niso priložene ⑳ Lambalar dahil değildir ㉑ Žarulje nisu uključene ㉒ Lámpile nu sunt incluse ㉓ Лампите не са вклучени в комплекта ㉔ Ei sisälde lampe ㉕ Lempos nepridedamos ㉖ Lampas nav įekļautas ㉗ Sijalice nisu uključene ㉘ Електролампа. Лампи в комплект не входить ㉙ Стационарлык шырақ. Құрғақ жерде сақтап, орнату алдында ток көздерінен ажырату керек. Тауар сертификатталған. Лақтыруға тыйым салынады. Шамдар жинаққа кірмеген

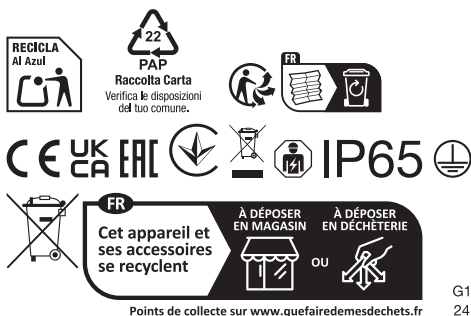

LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

GB LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom

G11225452
24.01.2025