

PRODUKTDATENBLATT

Lunetta Raindrop Dimmable White

LUNETTA RAINDROP DIM | Steckdose Nachtlcht mit stufenlosem Dimmer



Anwendungsgebiete

- Kinderschlafzimmer
- Korridore, Treppenhäuser
- Nur für Innenraumbeleuchtung

Produktvorteile

- Charakteristisch formschönes Design
- Plug-and-Play durch EU Stecker

Produkteigenschaften

- Wählbare Lichtintensität
- Versorgungsspannung: 220...240 V



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


Nennleistung	0,50 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Nennstrom	24,000 mA
Einschaltstromdauer T _{h50}	24 µs
Netzleistungsfaktor λ	≥ 0,05
Schutzklasse	II
Betriebsart	Netzspannung

Photometrische Daten

Lichtstrom	15 lm
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Standardabweichung des Farbabgleichs	≤6 sdc _m
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG0
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471	RG0
Ausstrahlungswinkel	110 °

Maße & Gewicht

Länge	55,00 mm
Breite	63,00 mm
Höhe	64,00 mm
Produktgewicht	36,00 g

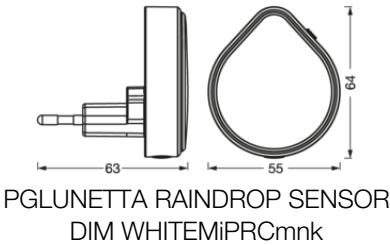

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Anschlussart	Stecker Typ C (EU)
Schutzart	IP20
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	Drücken Sie DIM
Montageart	Anbau
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Mit Leuchtmittel	Ja
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	100 000
-------------------------	---------

Sensor

Art des Sensors	Licht
Erfassungsschwelle des Tageslichtsensors	0...15 lx

Zertifikate & Standards

Ballwurfsicher	Nein
Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nicht austauschbar

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

Sicherheitshinweise

- Das Gerät ist kein Spielzeug und darf nicht unbeaufsichtigt in die Hände von Kindern gelangen oder von Kindern betrieben werden.
- Nicht geeignet zur Raumbeleuchtung im Haushalt.

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Konformitätserklärung	LUNETTA SENSOR WHITE

VERPACKUNGSGEOMETRIE

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854530593	Blase 1	62 mm x 140 mm x 195 mm	56.00 g	1.69 dm³
4099854530609	Versandschachtel 6	421 mm x 154 mm x 207 mm	517.00 g	13.42 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.