








LED SWITCH BATTEN





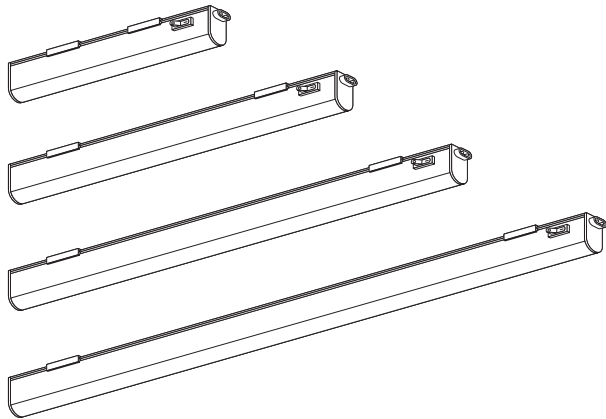


* (C) Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <X>. (M) This product contains a light source of energy efficiency class <X>. (D) Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <X>. (I) Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <X>. (E) Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética <X>. (P) Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética <X>. (T) Το προϊόν αυτό περιέχει φωτεινή πηγή της τάξης ενεργειακής απόδοσης <X>. (D) Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <X>. (D) Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass <X>. (B) Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on <X>. (D) Dette produktet indeholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse <X>. (M) Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse <X>. (T) Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti <X>. (M) Данный продукт содержит энергосберегающий источник света (класса <X>). (E) Ez a termék egy <X> energiatárolási osztályú fényforrást tartalmaz. (B) Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <X>. (M) Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti <X>. (M) Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda enerjske učinkovitosti <X>. (B) Bu ürün, enerji verimliliği sınıfında bir ışık kaynağı içerir <X>. (M) Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske učinkovitosti <X>. (M) Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică <X>. (M) Този продукт включва светлинен източник с клас на енергийна ефективност <X>. (M) Toode sisaldab energiatõhususe klassi <X> valgusallikat. (E) Siame gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė <X>. (D) Ši s ražojums satur gaismas avotu, kura energoefektivitātes klase ir <X>. (M) Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti <X>. (M) Цей виріб містить джерело світла класу енергоефективності <X>. (B) Бұл өнімде <X> энергия тиімділігі класының жарық көзі бар.

	EAN	W	lm light source	lm output	K	°C	V~	mA	Hz	DF	kg	°	
LED SWITCH BATTEN 0.3M 4W/830	4099854532535	4	500	450	3000	-20...+40	220- 240	35	50/60	>0.7	0.1	155	100000
LED SWITCH BATTEN 0.3M 4W/840	4099854532597	4	500	450	4000	-20...+40	220- 240	35	50/60	>0.7	0.1	155	100000
LED SWITCH BATTEN 0.6M 8W/830	4099854532634	8	950	900	3000	-20...+40	220- 240	60	50/60	>0.7	0.1	155	100000
LED SWITCH BATTEN 0.6M 8W/840	4099854532658	8	950	900	4000	-20...+40	220- 240	60	50/60	>0.7	0.1	155	100000
LED SWITCH BATTEN 0.9M 10W/830	4099854532672	10	1300	1100	3000	-20...+40	220- 240	75	50/60	>0.7	0.1	155	100000
LED SWITCH BATTEN 0.9M 10W/840	4099854532696	10	1300	1100	4000	-20...+40	220- 240	75	50/60	>0.7	0.1	155	100000
LED SWITCH BATTEN 1.2M 14W/830	4099854532757	14	1800	1600	3000	-20...+40	220- 240	105	50/60	>0.7	0.2	155	100000
LED SWITCH BATTEN 1.2M 14W/840	4099854532795	14	1800	1600	4000	-20...+40	220- 240	105	50/60	>0.7	0.2	155	100000

LED SWITCH BATTEN

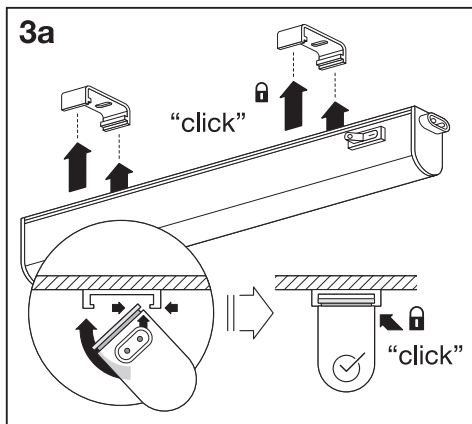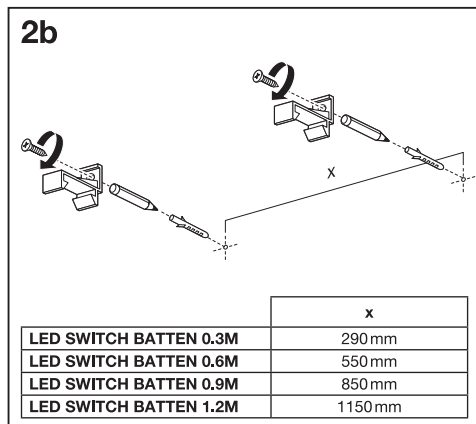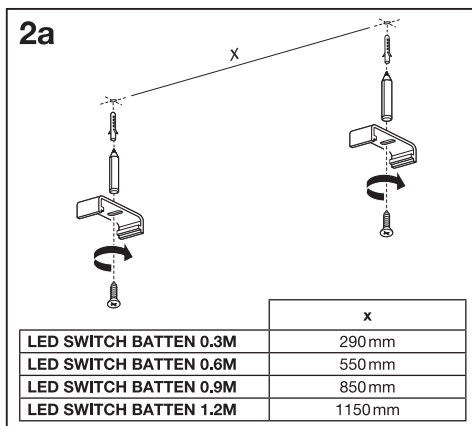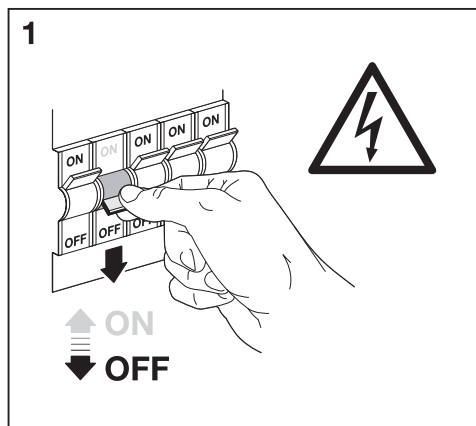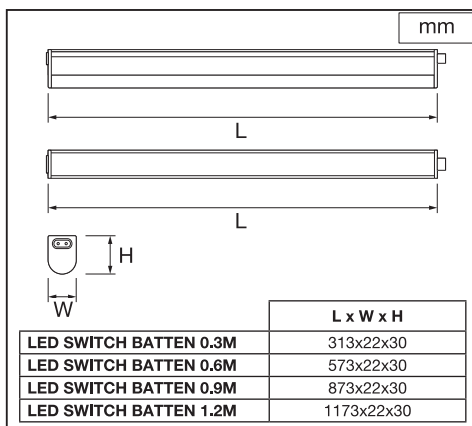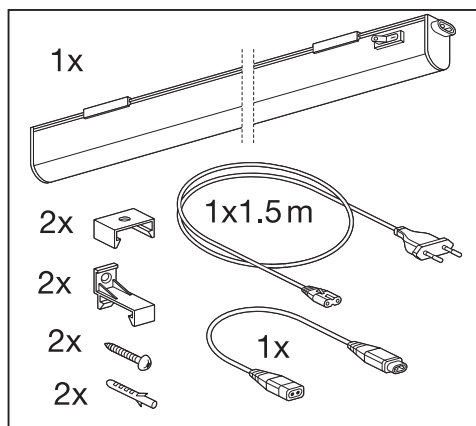

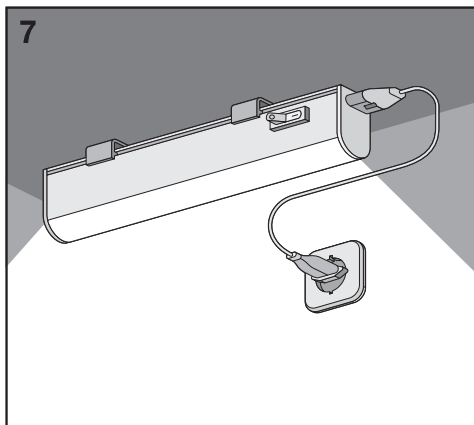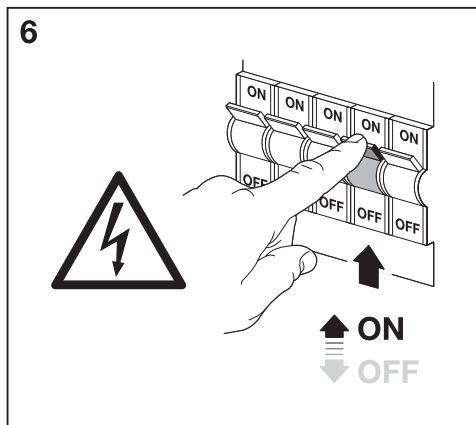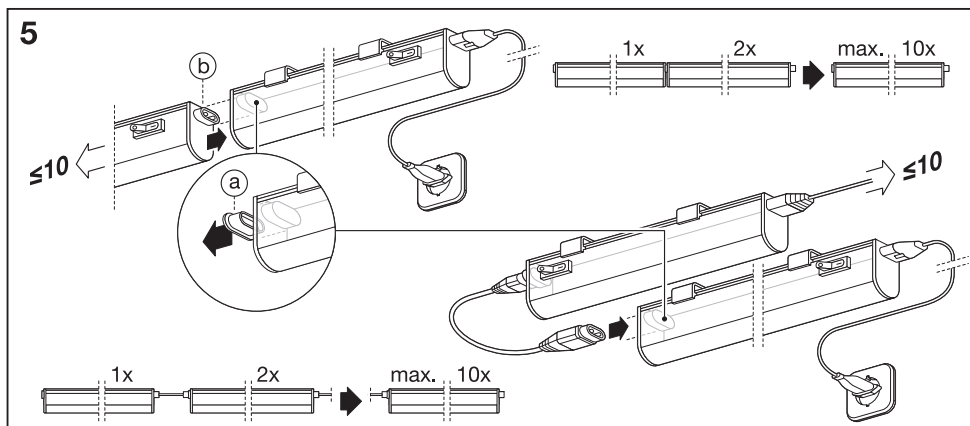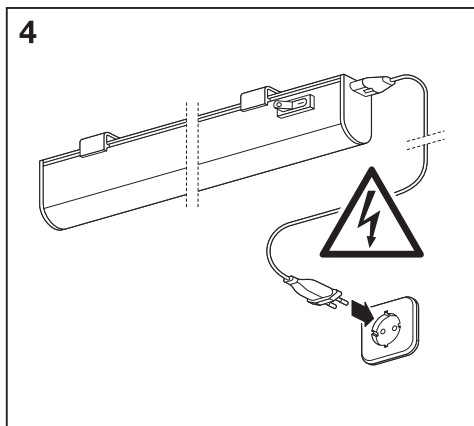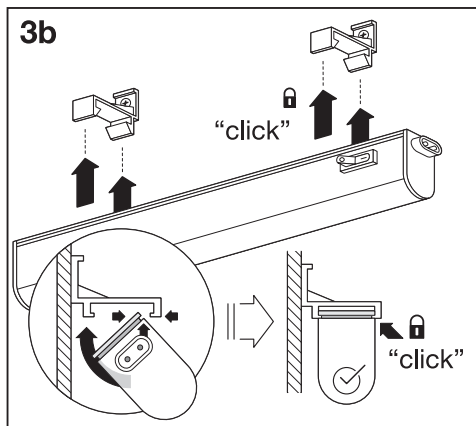

LED SWITCH BATTEN



	EAN	n			ENERGY * X =
LED SWITCH BATTEN 0.3M 4W/830	4099854532535	1	AC34721		E
LED SWITCH BATTEN 0.3M 4W/840	4099854532597	1	AC34722		E
LED SWITCH BATTEN 0.6M 8W/830	4099854532634	1	AC34723		E
LED SWITCH BATTEN 0.6M 8W/840	4099854532658	1	AC34724		E
LED SWITCH BATTEN 0.9M 10W/830	4099854532672	1	AC34725		E
LED SWITCH BATTEN 0.9M 10W/840	4099854532696	1	AC34726		E
LED SWITCH BATTEN 1.2M 14W/830	4099854532757	1	AC34727		E
LED SWITCH BATTEN 1.2M 14W/840	4099854532795	1	AC34728		E



LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

GB LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom

G11225459
18.02.2025