

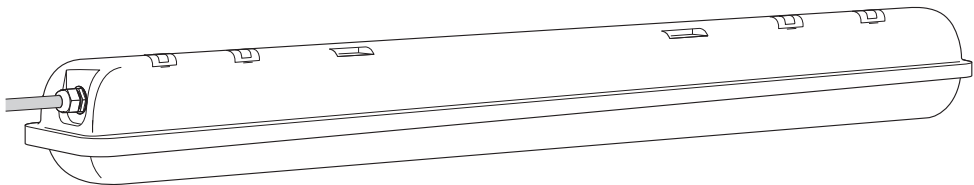
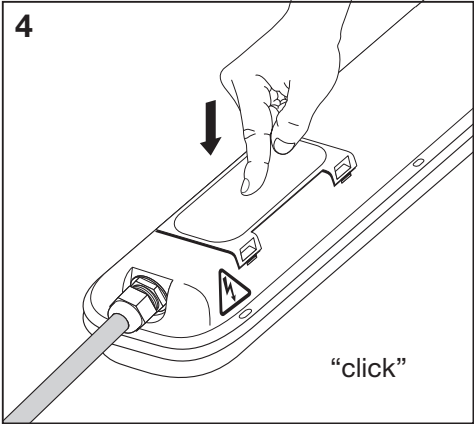
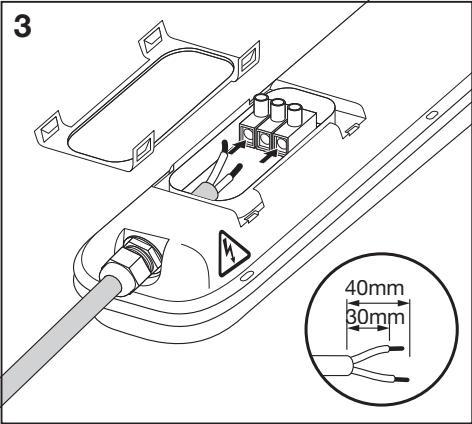
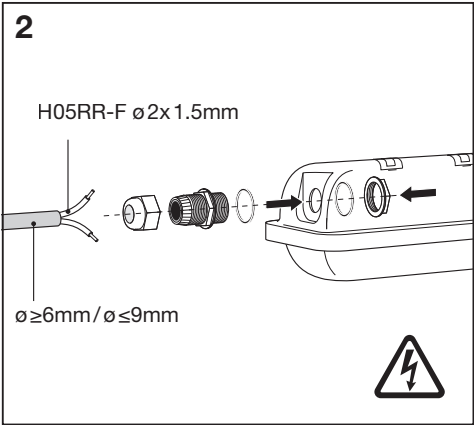


SUBMARINE®


INTEGRATED

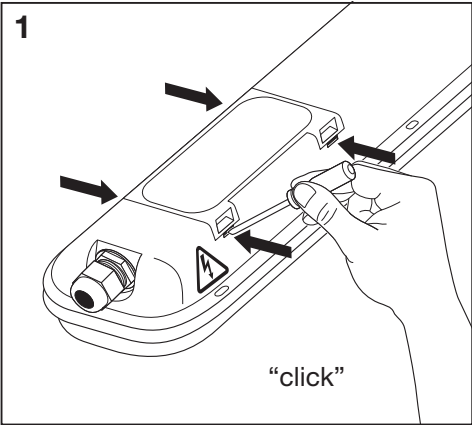

	EAN	W	lm light source	lm output	K	IP	Class Temp (°C)	V~	mA	Hz	PF	 (kg)	 (°)	
SUBMARINE LED I 0.6M 840	4099854428913	18	1900	1500	4000	65	-20...+40	220-240	78	50/60	>0.9	0.7	120	25000
SUBMARINE LED I 1.2M 840	4099854428937	36	3600	3000	4000	65	-20...+40	220-240	157	50/60	>0.9	1.2	120	25000
SUBMARINE LED I 1.5M 840	4099854428951	48	5000	4000	4000	65	-20...+40	220-240	209	50/60	>0.9	1.6	120	25000

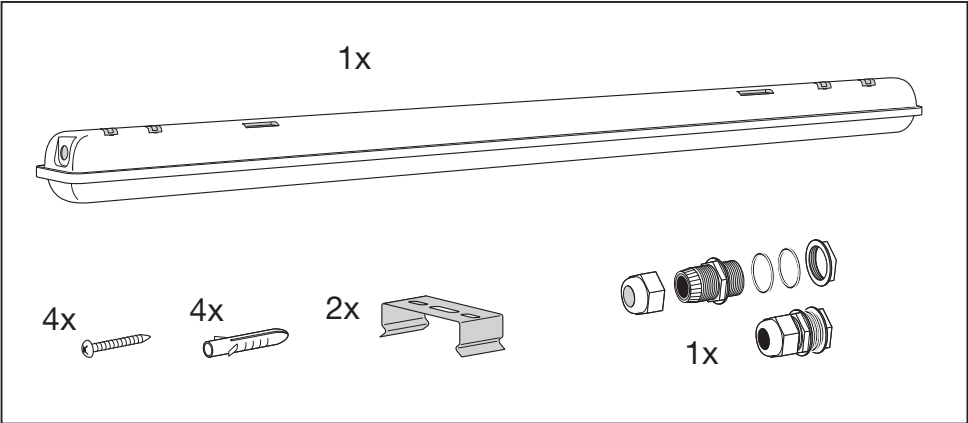



5

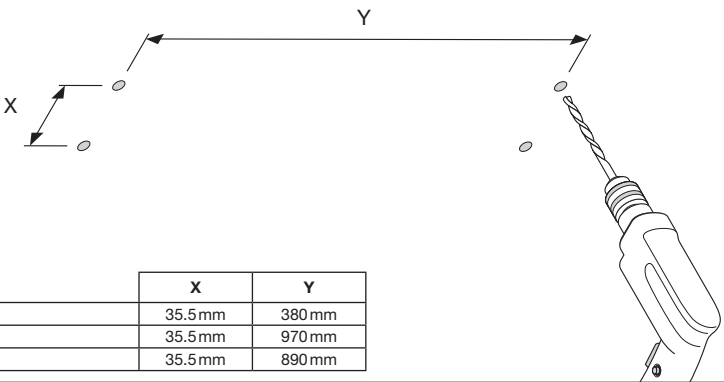


	X	Y
0.6M 840	35.5 mm	380 mm
1.2M 840	35.5 mm	970 mm
1.5M 840	35.5 mm	890 mm

6

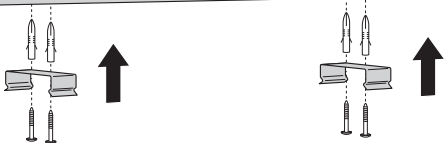

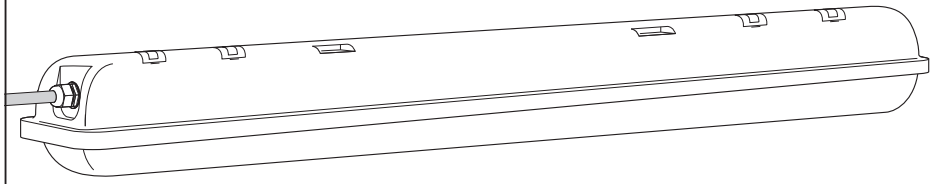

7

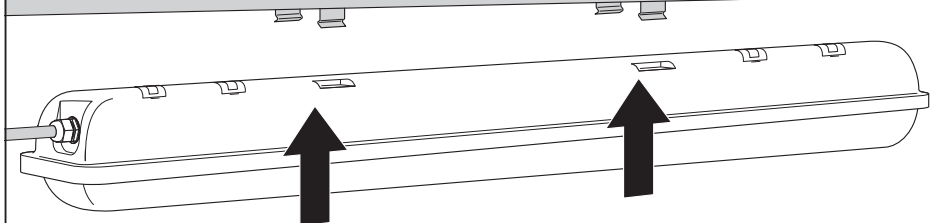

“click”

“click”

	
 QR code	ENERGY * X =
	F
	F
	F

* (D) Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <X>. (E) This product contains a light source of energy efficiency class <X>. (F) Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <X>. (G) Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <X>. (H) Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética <X>. (I) Este producto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética <X>. (J) Το προϊόν αυτό περιέχει φωτεινή πηγή της τάξης ενεργειακής απόδοσης <X>. (K) Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <X>. (L) Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieeffektivitetsklass <X>. (M) Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on <X>. (N) Dette produktet indeholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse <X>. (O) Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse <X>. (P) Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti <X>. (Q) Данный продукт содержит энергоэффективный источник света (класса <X>). (R) Ez a termék egy <X> energetikai hatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz. (S) Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <X>. (T) Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti <X>. (U) Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energetske učinkovitosti <X>. (V) Bu ürün, enerji verimliliği sınıfında bir ışık kaynağı içerir <X>. (W) Ovaj proizvod sadržiava izvor svetlosti klase energetske učinkovitosti <X>. (X) Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică <X>. (Y) Siame gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė <X>. (Z) Toode sisaldab energiatõhususe klassi <X> valgusallikat. (AA) Siame gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė <X>. (AB) Ši s ražojums satur gaismas avotu, kura energoefektivitātes klase ir <X>. (AC) Ovak proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti <X>. (AD) Цей виріб містить джерело світла класу енергоефективності <X>. (AE) Бұл өнімде <X> энергия тиімділігі класының жарық көзі бар.















LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

(G) LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom

G11211008
31.01.2025