

PRODUKTDATENBLATT

Spot Set Adj Simple Dim 3 x 4.9W 2700K White

LED SPOT SET RECESS SIMPLE DIM | Einbaustrahler mit stufenloser Dimmfunktion über Wandschalter



Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller
- Abgehängte Decken

Produktvorteile

- WAGO Schnell-Verbindungsklemme für einfache und sichere Installation
- Zeitloses Design
- Einfache Montage
- Verkettung von bis zu 10 Leuchten

Produkteigenschaften

- Mit integriertem LED-Modul und Treiber
- Geringe Montagetiefe
- Set aus 3 Leuchten



- Einstellbarer Kopf
- Gehäusematerial: Aluminium

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


Nennleistung	4,90 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Nennstrom	38,000 mA
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A	26
Netzleistungsfaktor λ	$\geq 0,4$
Oberschwingungsgehalt	< 20 %
Schutzklasse	II
Betriebsart	Externer LED-Treiber

Photometrische Daten

Lichtstrom	400 lm
Lichtausbeute	90 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß
Farbwiedergabeindex Ra	80
Standardabweichung des Farbabgleichs	< 6 sdcm
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG1
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471	RG1
Ausstrahlungswinkel	110 °

Maße & Gewicht

Durchmesser	90,00 mm
Höhe	27,50 mm
Produktgewicht	90,00 g

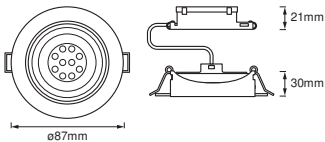

SPOT SET SIMPLE DIM WT/GY

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Anschlussart	Schraub-Anschlussklemme
Schutzart	IP20
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK03
Dimmbar	Ja
Montageart	Einbau
Einbaudurchmesser	75...80 mm
Mit Leuchtmittel	Ja
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	15000 h ¹⁾
Anzahl der Schaltzyklen	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Zertifikate & Standards

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nicht austauschbar

Zusätzliche Produktdaten

Anzahl Leuchtmittel	3
BEG förderfähig	Nein

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

– Die Leuchten sind nicht für die Abdeckung mit wärmedämmenden Material bestimmt.

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	SPOT SET ADJ SIMPLE DIM
	Rechtliche Hinweise	Safety insert G11222442
	Konformitätserklärung	SP SETADJSIMPLEDIM 3X4.9W827 240VWTLEDV
	Konformitätserklärung UKCA	DL and SP LUM

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854445842	Faltschachtel 3	47 mm x 102 mm x 323 mm	373.00 g	1.55 dm ³
4099854445859	Versandschachtel 24	213 mm x 198 mm x 317 mm	2980.00 g	13.37 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.