

## PRODUKTDATENBLATT

### ENDURA Style Wide 12W Dark Gray

ENDURA® STYLE WIDE | Leuchten mit klassischer Form und moderner Lichttechnik



#### Anwendungsgebiete

- Außenanwendung (IP44)
- Anstrahlung von Fassaden
- Eingangsbeleuchtung

#### Produktvorteile

- Energieeffizient durch LED-Technik
- Einfache und schnelle Installation

#### Produkteigenschaften

- Helle und funktionelle LED-Außenleuchten
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Verfügbar in zwei Gehäusefarben



---

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten


|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Nennleistung                                        | 12,00 W      |
| Nennspannung                                        | 220...240 V  |
| Netzfrequenz                                        | 50...60 Hz   |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 105          |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 210          |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$                       | > 0,5        |
| Oberschwingungsgehalt                               | ≤ 20 %       |
| Schutzklasse                                        | I            |
| Betriebsart                                         | Netzspannung |

### Photometrische Daten

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Lichtstrom                                  | 530 lm              |
| Lichtausbeute                               | 44 lm/W             |
| Farbtemperatur                              | 3000 K              |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                    | Warm weiß           |
| Farbwiedergabeindex Ra                      | > 80                |
| Standardabweichung des Farbabgleichs        | ≤6 sdc <sub>m</sub> |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG0                 |
| Ausstrahlungswinkel                         | 115 °               |
| UGR                                         | < 25                |

### Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 86,00 mm  |
| Breite         | 210,00 mm |
| Höhe           | 90,00 mm  |
| Produktgewicht | 560,00 g  |

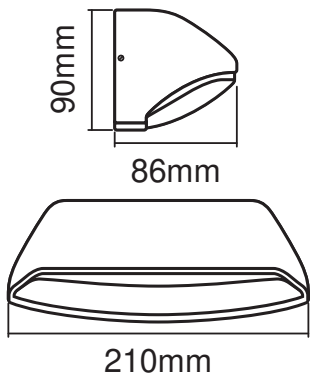

PG ENDURA STYLE Wide MiPRC

Materialien & Farben

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Produktfarbe                | Dunkelgrau        |
| Gehäusefarbe                | Dunkelgrau        |
| Gehäusematerial             | Aluminium         |
| Material Abdeckung          | Polycarbonat (PC) |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg            |

Anwendung & Installation

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich            | -20...+40 °C            |
| Lagertemperaturbereich                | -20...+85 °C            |
| Anschlussart                          | Schraub-Anschlussklemme |
| Schutzart                             | IP54                    |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK07                    |
| Dimmbar                               | Nein                    |
| Montageart                            | Anbau                   |
| Anwendungsumgebung                    | Außenanwendungen        |
| Mit Leuchtmittel                      | Ja                      |
| Austauschbare Lichtquelleneinheit     | Nein                    |

Lebensdauer

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Anzahl der Schaltzyklen | 15000 |
|-------------------------|-------|

Zertifikate & Standards

|                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein               |
| Austauschbare Lichtquelle (EPREL)                        | Nicht austauschbar |

## Zusätzliche Produktdaten

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Anzahl Leuchtmittel | empty |
| BEG förderfähig     | Nein  |

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

## Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

## DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                          |                                           | Name des Dokuments               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
|   | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | ENDURA STYLE WIDE                |
|  | Rechtliche Hinweise                       | Safety insert G11219578          |
|  | Konformitätserklärung                     | CE Declaration Endura Style Wide |

## VERPACKUNGSGEOMETRIEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854462139 | Faltschachtel<br>1                     | 115 mm x 302 mm x 148 mm            | 947.00 g      | 5.14 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854462146 | Versandschachtel<br>6                  | 320 mm x 310 mm x 365 mm            | 5680.00 g     | 36.21 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.