

材质：105g铜版纸

尺寸：100 x 55mm

印刷：单黑

装订：骑马钉

注：封面封底背面不印刷

Fanttik

NEX E1 Ultra Electric Precision Screwdriver Kit

User Manual

Please read this instruction manual carefully before use and keep it for future reference.



Contents

English 01~11

Deutsch 12~22

Contents


1.Safety Warnings	02
2.Product Overview	03
3.Storage	04
4.How to Use	06
5.Specifications	09
Warranty Info.	11

1. Safety Warnings

- Avoid moisture, dust, and drop.
- Do not store the product in extreme temperature environment.
- Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating. Do not operate while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.
- This product is not a toy and should not be used by kids under 10 years old.
- This product has built-in battery, do not throw it into fire and should be recycled by local laws and regulations.
- Do not dismantle the machine by yourself. Have your power tool serviced by a qualified repair person or contact us for advice.

2. Product Overview


1. Type-C charging port
2. Torque Knob
3. Charging Indicator
4. Forward/Reverse rotation button
5. LED Lights
6. Bit Holder

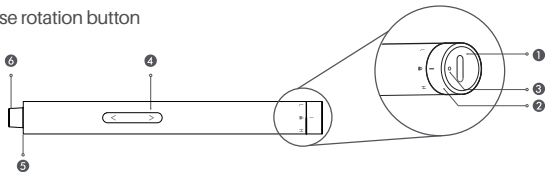

3. Storage

1. Aluminum Housing
2. Rotatable Storage
3. Screwdriver Bit
4. Screwdriver

Press Area

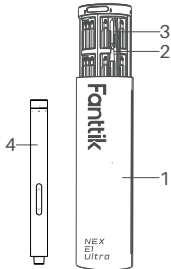

How to open/close the rotatable storage

- Press down on the top of the rotatable storage (avoiding the screwdriver), both rotatable storage and screwdriver will pop up.
- Press the rotatable storage again to close it, then press down on the screwdriver to complete the storage.

Storage of Screwdriver Bit

- Bits are stored in the magnetic holders around the rotatable storage. A tweezer and a pry bar are included. After use, place the bit back into the magnetic holder, and it will be held in place by magnet.

Storage of Screwdriver

- Screwdriver is stored in the center of the rotatable storage and is held in place by magnet.

4. How to Use

 
Forward/Reverse rotation button

- Press the Forward/Reverse Rotation button to tighten or loosen a screw.



Bit Selection

- Rotate the Rotatable Storage to find the bit you need.



Torque knob

- When the torque knob is set to level , the device is turned off and is also in manual mode.
- When the torque knob is set to level L , it is in low torque mode.



- When the torque knob is set to level H , it is in high torque mode

LED light

- When press the forward/reverse rotation button, the LED light turns on simultaneously.
- The LED light will stay on for 10 seconds without any further operation.



 
Charging Indicator Status

- If the battery level is below 20% during use, the indicator will flash red quickly for 5 seconds then turn off. Please charge the battery in time.

- When charging, the indicator will slowly flash red.
- When the battery is fully charged, the indicator will stay solid white.

Magnetizer

- Place the bit tip in the magnetizing window for several seconds to complete magnetization.



Bit Installation

- Remove a screwdriver bit from the Rotatable Storage, then insert it into the screwdriver bit holder.



5. Specifications

Product Name	Electric Precision Screwdriver Kit
Product Model	NEX E1 Ultra
Product Dimension	192 x Ø57 mm
Net Weight	510 g
Screwdriver Dimension	159 x Ø16.4 mm
Max. Torque of level L	0.05 N·m
Max. Torque of level H	0.2 N·m
Max. manual torque	3 N·m
Rotation Speed (unloaded)	200 RPM
Battery Capacity	350mAh
Rated Voltage	3.7V
Charging Input	5V/0.14A
Charging Time	160-200 min

Bit specifications

Bit Shank Size: 5/32inch(4mm)

Bit Length: 1.1 inch(28mm) / 1.8 inch(45mm)

Bit Material: S2 Steel

-  PH0000, PH000, PH00, PH0, PH1, PH2
-  SL1.0, SL1.5, SL2.0, SL2.5, SL3.0, SL3.5
-  H0.7, H0.8, H0.9, H1.0, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0
-  T2, T3, T4
-  TR5, TR6, TR7, TR8, TR9, TR10, TR15
-  Y0.6, Y1.0, Y2.0, Y2.5, Y3.0, Y1
-  S0, S1

-  P2, P5, P6
-  2.0, 2.3, 2.5
-  U2.0, U2.6, U3.0
-  W1.5
-  Sim Ejector: 0.8

Tweezers x 1

Spudger x 1

Warranty Info.

- **Your Warranty Includes**

12-Month Coverage

Within 12 months of purchase, we will provide timely and effective online after-sales service. We will repair or replace any defective product (due to manufacturing fault).

- **How to Return Your Fanttik Product**

Contact support@fanttik.com with your order number.

If your purchase was fulfilled by Amazon, please use Amazon's 30-day return service.

Contents

1.Sicherheitshinweise	02
2.Produktübersicht	03
3.Aufbewahrung	04
4.Anwendung	06
5.Technische Daten	09
Gewährleistungsinformationen	11


1. Sicherheitshinweise

- Vor Feuchtigkeit, Staub und Herunterfallen schützen.
- Lagern Sie das Produkt nicht in einer Umgebung mit extremen Temperaturen.
- Seien Sie wachsam, achten Sie darauf, was Sie tun, und benutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand, wenn Sie das Gerät bedienen. Bedienen Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug und sollte nicht von Kindern unter 10 Jahren benutzt werden.
- Dieses Gerät hat eine eingebaute Batterie. Werfen Sie es nicht ins Feuer und entsorgen Sie es gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.

- Nehmen Sie das Gerät nicht selbst auseinander. Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug von einer qualifizierten Fachkraft warten oder wenden Sie sich an uns für Beratung.

2. Produktübersicht


1. Typ-C-Ladeanschluss
2. Drehmomentknopf
3. Ladeanzeige
4. Vorwärts-/Rückwärts-Drehmomentknopf
5. LED-Leuchten
6. Bit-Halter

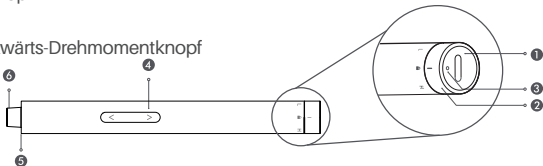

3. Aufbewahrung

1. Aluminiumgehäuse
2. Drehbares Aufbewahrungsfach
3. Schraubendreher-Bit
4. Schraubendreher

Druckbereich

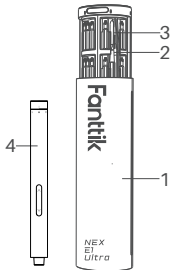

So öffnen/schließen Sie das drehbare Aufbewahrungsfach

- Drücken Sie auf die Oberseite des drehbaren Aufbewahrungsfachs (nicht auf den Schraubendreher); sowohl das drehbare Aufbewahrungsfach als auch der Schraubendreher fahren nach oben.
- Drücken Sie erneut auf das drehbare Aufbewahrungsfach , um es zu schließen, und drücken Sie dann auf den Schraubendreher, um den Aufbewahrungsvorgang abzuschließen.

Aufbewahrung des Schraubendreher-Bits

- Bits werden in den magnetischen Haltern rund um das drehbare Aufbewahrungsfach aufbewahrt. Eine Pinzette und ein Hebelwerkzeug sind ebenfalls enthalten. Nach der Verwendung setzen Sie den Bit einfach wieder in den magnetischen Halter – er wird dort durch den Magneten sicher gehalten.

Aufbewahrung des Schraubendrehers

- Der Schraubendreher wird in der Mitte des drehbaren Aufbewahrungsfachs aufbewahrt und dort durch einen Magneten gehalten.

4. Anwendung

 
Vorwärts-/Rückwärts-Drehmomentknopf

- Drücken Sie den Vorwärts-/Rückwärts-Drehmomentknopf, um eine Schraube festzuziehen oder zu lösen.



Bit-Auswahl

- Drehen Sie das drehbare Aufbewahrungsfach, um den benötigten Bit zu finden.



Drehmomentknopf

- Wenn der Drehmomentknopf auf Stufe A eingestellt ist , ist das Gerät ausgeschaltet und befindet sich im manuellen Modus.



- Wenn der Drehmomentknopf auf Stufe L eingestellt ist L , befindet sich das Gerät im Modus mit niedrigem Drehmoment.
- Wenn der Drehmomentknopf auf Stufe H eingestellt ist H , befindet sich das Gerät im Modus mit hohem Drehmoment.

LED-Licht

- Beim Drücken des Vorwärts-/Rückwärts-Drehknopfs schaltet sich gleichzeitig das LED-Licht ein.
- Das LED-Licht bleibt 10 Sekunden lang eingeschaltet, sofern keine weitere Bedienung erfolgt.



Status der Ladeanzeige

 
- Wenn der Akkustand während der Nutzung unter 20% fällt, blinkt die Anzeige 5

Sekunden lang schnell rot und schaltet sich dann aus. Bitte laden Sie den Akku rechtzeitig auf.

- Während des Ladevorgangs blinkt die Anzeige langsam rot.
- Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Anzeige dauerhaft weiß.

Magnetisierer

- Halten Sie die Bit-Spitze für einige Sekunden in das Magnetisierfenster, um die Magnetisierung abzuschließen.



Einsetzen des Bits

- Nehmen Sie einen Schraubendreher-Bit aus dem drehbaren Aufbewahrungsfach und setzen Sie ihn in den Bit-Halter des Schraubendrehers ein.



5. Technische Daten

Produktbezeichnung	Elektrischer Präzisions-Schraubendreher-Kit
Produktmodell	NEX E1 Ultra
Produktabmessungen	192 x Ø57 mm
Gewicht (netto)	510 g
Abmessungen Schraubendreher	159 x Ø16.4 mm
Max. Drehmoment Stufe L	0.05 N·m
Max. Drehmoment Stufe H	0.2 N·m
Max. manuelles Drehmoment	3 N·m
Drehzahl (Leerlauf)	200 U/min
Akkukapazität	350mAh
Nennspannung	3.7V
Ladeeingang	5 V/0.14A
Ladezeit	160-200 Minuten

Bit-Spezifikationen

Bit-Schaftgröße: 5/32 Zoll (4 mm)

Bit-Länge: 1,1 Zoll (28 mm) / 1,8 Zoll (45 mm)

Material: S2-Stahl

-  PH0000, PH000, PH00, PH0, PH1, PH2
-  SL1.0, SL1.5, SL2.0, SL2.5, SL3.0, SL3.5
-  H0.7, H0.8, H0.9, H1.0, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0
-  T2, T3, T4
-  TR5, TR6, TR7, TR8, TR9, TR10, TR15
-  Y0.6, Y1.0, Y2.0, Y2.5, Y3.0, Y1
-  S0, S1

-  P2, P5, P6
-  2.0, 2.3, 2.5
-  U2.0, U2.6, U3.0
-  W1.5
-  SIM-Auswerfer: 0.8

Pinzette × 1

Hebelwerkzeug × 1

Gewährleistungsinformationen

- **Ihre Gewährleistung umfasst:**

12 Monate Abdeckung

Innerhalb von 12 Monaten nach dem Kauf bieten wir Ihnen einen schnellen und zuverlässigen Online-Kundendienst. Wir reparieren oder ersetzen jedes fehlerhafte Produkt (bei Herstellungsfehlern).

- **Rücksendung Ihres Fanttik-Produkts**

Kontaktieren Sie support@fanttik.com mit Ihrer Bestellnummer.

Wenn Ihre Bestellung über Amazon durchgeführt wurde, verwenden Sie bitte den 30-Tage-Rücksendungsdienst von Amazon.

929-693-6066 MON-FRI 9AM-5PM (ET)

www.fanttik.com

support@fanttik.com

METASEE LLC

12 GREENWAY PLZ STE 1161A HOUSTON,

TX 77046-1203

RoHS
Made in China

