


Artikel-Nr.: 076102

Bez.: **48-VDC-Series 7A**, DC-Winkelstecker mit Federkontakt 2,1x5,5x9,5mm,
Rundkabel 2x18AWG(41/0.16mm), schwarz, Aderendhülsen, 2m

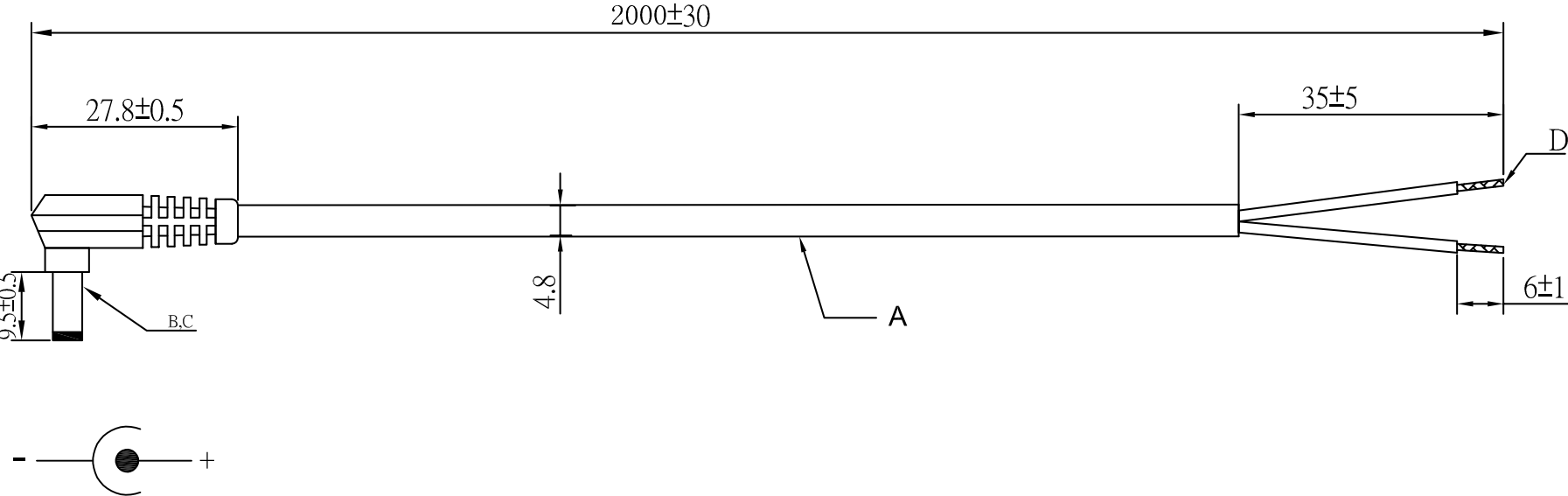

NOTENS:

1.CONNECTION:

black - (●) - + red

2.TESTING PARAMETER:

INSULATION RESISTANCE:DC300V 10MΩ MIN
CONDUCTOR RESISTANCE 1Ω MAX
DC- Connection: 48V/7A

TOLERANCE

.X ±0.2

.XX ±0.1

.XXX

D	Ferrules	L=6mm ferrules*2PCS	
C	PVC/MOLD	4001# 45P BLACK LOW TOXIC RoHS PVC MOLD:213-293	
B	PLUG	DC PLUG 5.5*2.1 L=21mmNICKEL PLATED LOW TOXIC RoHS	
A	CABLE	18AWG(41/0.16BC)*2C(black, red) OD4.8mm black PVC jacket	
ITEM	DES	SPECIFICATION	REMARKS

PART NAME

DC Plug5.5*2.1 Right-angle TO Ferrules*2

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen.
Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke.
Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren.
Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

