


Artikel-Nr.: 076105

Bez.: **48-VDC-Series 7A**, DC-Kupplung mit Federkontakt 2,5x5,5x9,5mm,
Rundkabel 2x18AWG(41/0.16mm), schwarz, Aderendhülsen, 2m

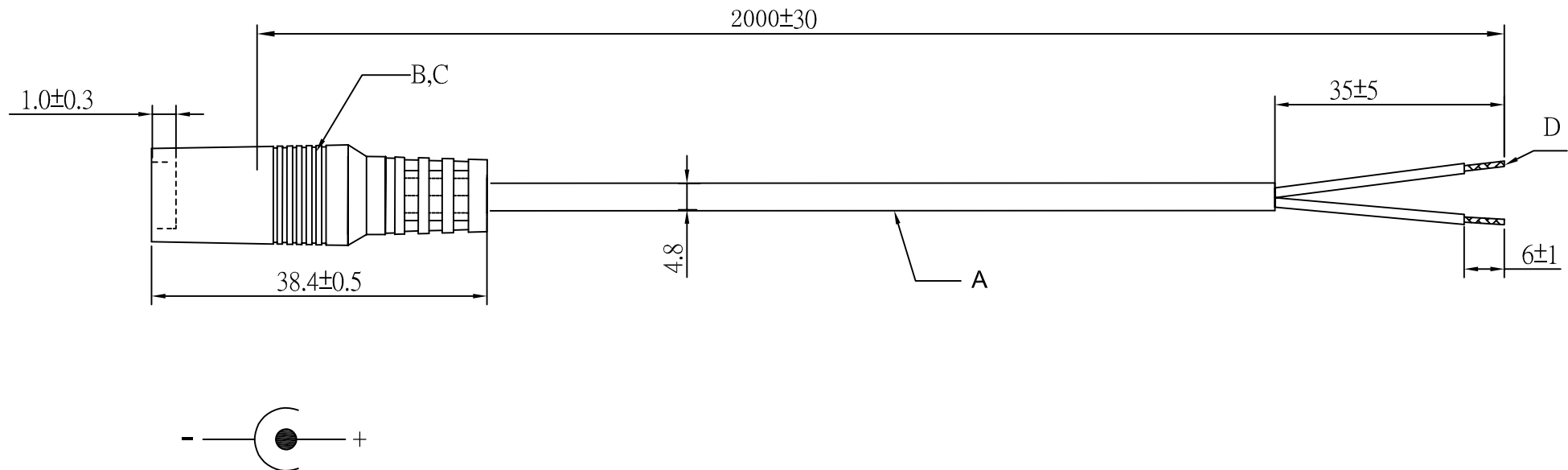

NOTENS:

1.CONNECTION:

black - (●) - + red

TOLERANCE

2.TESTING PARAMETER:

INSULATION RESISTANCE:DC300V 10MΩ MIN

CONDUCTOR RESISTANCE 1Ω MAX

DC- Connection: 48V/7A

.X ±0.2

.XX ±0.1

.XXX

D	Ferrules	L=6mm ferrules*2PCS	
C	PVC/MOLD	4001# 45P BLACK LOW TOXIC RoHS PVC MOLD:213-137	
B	JACK	DC JACK 5.5*2.5 NICKEL PLATED LOW TOXIC RoHS	
A	CABLE	18AWG(41/0.16BC)*2C(black, red) OD4.8mm black PVC jacket	
ITEM	DES	SPECIFICATION	REMARKS

PART NAME

DC Jack 5.5*2.5 TO Ferrules*2

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen.

Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke.

Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren.

Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid

Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

