



Art.-Nr.: 25581/56813

Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Funkweckers. Entwickelt und konstruiert mit innovativen Komponenten und Techniken, wird er Ihnen die sekundengenaue Uhrzeit und das aktuelle Datum anzeigen und Sie bei Bedarf wecken. Weiterhin verfügt das Gerät über eine Hintergrundbeleuchtung auf Knopfdruck und eine Innentemperaturanzeige.

Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen, um die Eigenschaften und Funktionsweisen ausführlich kennenzulernen und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf.

Zur Inbetriebnahme dieses Gerätes benötigen Sie:

2 x 1,5V – Typ AAA/R03 – Batterie

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	3
Batterie-Warnhinweise	4
Entsorgungshinweise	6
Information zur Synchronisation des Funkuhrsignals	7
Geräteübersicht	9
Inbetriebnahme	13
Manuelle Einstellung	14
Weckeinstellungen	17
Weitere Funktionen	20
Pflegehinweise und Fehlerbehebung	22
Technische Daten	23
EU-Konformitätserklärung	24

Sicherheitshinweise

Unser Gerät wurde so konstruiert und produziert, dass es bei sachgemäßem Umgang über viele Jahre seinen Zweck zufriedenstellend erfüllen wird. Um dies zu gewährleisten beachten Sie bitte die nachstehenden Sicherheitshinweise.

1. Setzen Sie das Gerät keinen extremen Belastungen, wie Erschütterungen, extrem hohen Temperaturen oder extrem hoher Luftfeuchtigkeit aus. Dies könnte zu Beschädigungen der elektronischen Bauteile oder einzelner Komponenten führen.
2. Lassen Sie das Gerät niemals ins Wasser fallen, dies könnte zum Komplettausfall des Gerätes führen.
3. Benutzen Sie niemals scharfe Reinigungsmittel oder ätzende Substanzen. Hierdurch könnte das Gerät irreparabel beschädigt werden. Verkratzen von Kunststoffteilen oder Korrodieren von Schaltkreisen könnte die Folge sein.
4. Öffnen Sie niemals das Gehäuse, dies führt zum Erlöschen der Garantie.
5. Verwenden Sie ausschließlich neue Batterien gemäß den Angaben in diesem Handbuch, mischen Sie niemals alte mit neuen Batterien. Alte Batterien könnten auslaufen und das Gerät beschädigen.
6. Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
7. Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.

- Benutzen Sie das Gerät erst nach sorgfältigem Durchlesen dieses Handbuchs und bewahren Sie dieses an einem sicheren Ort auf. Sollten Sie das Gerät verschenken oder verkaufen, dann denken Sie daran dieses Handbuch mitzugeben.

Batterie-Warnhinweise

- Setzen Sie Batterien keinen extremen Temperaturen, wie etwa direkter Sonneneinstrahlung oder Feuer, aus. Legen Sie das Gerät nicht auf Heizkörper. Auslaufende Batteriesäure kann Schäden verursachen.
- Setzen Sie Batterien immer gemäß der korrekten Polarität (+ und -), wie im Batteriefach abgebildet, ein.

Achtung! Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterien falsch gepolt eingesetzt werden.

- Benutzen Sie nur gleiche Batterietypen mit den entsprechenden technischen Daten als Ersatz.
- Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen oder Batterien verschiedener Typen oder Hersteller.
- Sollten Batterien einmal ausgelaufen sein, entnehmen Sie diese mit einem Tuch aus dem Batteriefach. Entsorgen Sie die Batterien bestimmungsgemäß. Vermeiden Sie bei ausgelaufener Batteriesäure den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Säure die betroffenen Stellen sofort

mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

6. Verschluckte Batterien sind lebensgefährlich. Bewahren Sie alle Batterien außerhalb der Reichweite von Kleinkindern und Haustieren auf. Wurden Batterien verschluckt, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.
7. Erlauben Sie Kindern nicht, Batterien ohne Aufsicht eines Erwachsenen zu wechseln.
8. Lagern Sie Batterien gut belüftet und trocken.
9. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät eine längere Zeit nicht verwenden.

Wiederaufladbare Batterien:

10. **Explosionsgefahr!** Die Batterien dürfen nicht auseinandergenommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.

Nicht-wiederaufladbare Batterien:

11. **Explosionsgefahr!** Die Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, auseinandergenommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
12. Entfernen Sie verbrauchte Batterien sofort aus dem Gerät und entsorgen Sie diese bestimmungsgemäß.

Entsorgungshinweise

Beachten Sie bitte unbedingt, dass Sie Batterien und Gerät nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen umweltgerecht entsorgen.

Der Endverbraucher ist zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet. Die Entsorgung von Altbatterien über den unsortierten Hausmüll ist verboten. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf der Batterie stellt dieses Verbot grafisch dar. Altbatterien enthalten Stoffe, die der Umwelt und der Gesundheit schaden können. Hierzu zählen Cadmium (Cd), Quecksilber (Hg) und Blei (Pb). Diese Stoffe sind unterhalb des Symbols der durchgestrichenen Mülltonne angegeben.

Batterien können an der Verkaufsstelle oder an den öffentlichen Sammelstellen und überall dort kostenlos abgegeben werden, wo Batterien und Akkus der betreffenden Art verkauft werden.

Beachten Sie weiterhin das Elektrogeräte nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Diese sind an Sammelstellen, kommunalen Entsorgungsstellen oder über den Hersteller/Verkäufer zu entsorgen. Dies gilt auch für unsere Geräte, die Sie bitte über die öffentlich / kommunalen Sammelstellen für Sie unentgeltlich abgeben. Unsere Geräte tragen aus diesem Grund als entsprechenden Entsorgungshinweis die durchgestrichene Mülltonne mit dem Unterstrich.



Durch Ihren Beitrag zur fachgerechten Entsorgung dieses Produktes schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Falsche oder unsachgemäße Entsorgung gefährdet Umwelt und Gesundheit.


Information zur Synchronisation des Funkuhrsignals

Zeit und Datum werden funkgesteuert. Die aktuelle Zeit wird mit dem Funksignal aus Frankfurt am Main/ Mainflingen, Deutschland (DCF77) synchronisiert. DCF77 ist ein Zeitsignal und wird auf der Normalfrequenz 77,5 kHz als Zeitinformation in kodierter Form ausgestrahlt. Die Sendeleistung beträgt etwa 50 kw bei einer ausgestrahlten Leistung von etwa 30 kw in einer Reichweite von ca. 1500 Km im Umkreis von Frankfurt/Main bzw. Mainflingen.


Hinweise:


1. Das Gerät wird jeden Tag automatisch synchronisiert.
2. Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Störquellen wie Fernseher, Computer, o.ä.
3. Vermeiden Sie es, das Gerät neben oder auf Metallplatten zu stellen.


4. Geschlossene Räume wie Flughäfen, Keller, Fabriken und Räume, in denen Stahlbeton in den Wänden verwendet wurde, werden nicht empfohlen.
5. Starten Sie den Empfang nicht in einem sich bewegendem Fahrzeug wie Auto oder Zug.

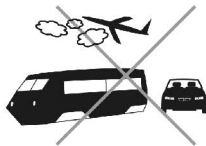

Geräteübersicht

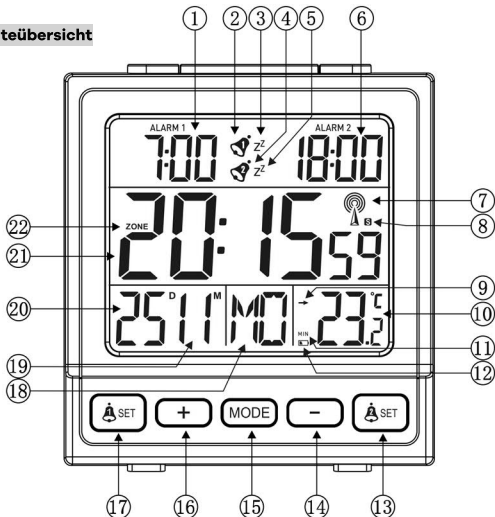

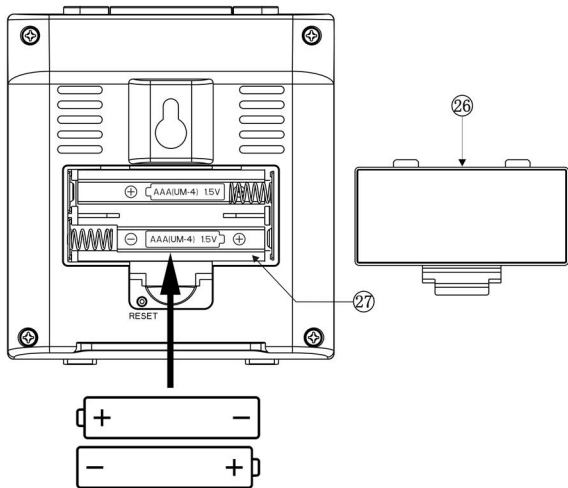

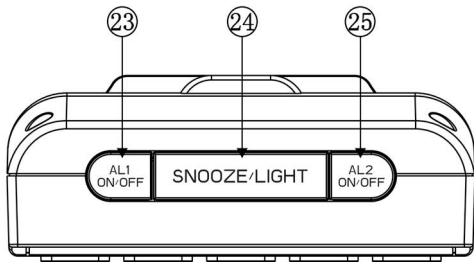

Funktionstasten und LCD-Anzeige

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 | Weckzeit 1 |
| 2 | Weckalarm-Indikator 1 |
| 3 | Snooze-Indikator (Schlummerfunktion) |
| 4 | Weckalarm-Indikator 2 |
| 5 | Snooze-Indikator (Schlummerfunktion) |
| 6 | Weckzeit 2 |
| 7 | Funksignal-Indikator |

- | | |
|----|---|
| 8 | Sommerzeit-Indikator |
| 9 | Trendanzeige der Innentemperatur |
| 10 | Innentemperatur |
| 11 | Min-/Max- Indikator der Innentemperatur |
| 12 | Indikator für niedrigen Batteriestand |
| 13 | Taste: Weckalarm 2 – SET |
| 14 | Taste: "–" |
| 15 | Taste: MODE |
| 16 | Taste: "+" |
| 17 | Taste: Weckalarm 1 – SET |
| 18 | Wochentag |
| 19 | Monat |
| 20 | Tag |
| 21 | Uhrzeit |
| 22 | Indikator für Zeitzone |
| 23 | Ein- und Ausschalter für Weckalarm 1 |
| 24 | Taste: SNOOZE/LIGHT (=Schlummerfunktion/Licht) |
| 25 | Ein- und Ausschalter für Weckalarm 2 |
| 26 | Batteriefachdeckel |
| 27 | Batteriefach |

Inbetriebnahme

1. Entfernen Sie den Batteriefachdeckel **(26)** auf der Rückseite des Gerätes.
2. Legen Sie zwei neue **1,5V – AAA/R03 –** Batterien polrichtig in das Batteriefach **(27)** ein. Die richtige Polarität ist im Batteriefach eingepresst.
3. Schließen Sie den Batteriefachdeckel **(26)** wieder.
4. Das Gerät startet nun automatisch den Funksignalempfang. Währenddessen blinkt der Funksignal-Indikator **(7)**. Der Vorgang dauert bis zu 15 min. Drücken Sie währenddessen bitte **keine Tasten!** Das Gerät stellt nach erfolgreichem Empfang des Funksignals vollautomatisch die Uhrzeit und das Datum ein und der Funksignal-Indikator **(7)** wird dauerhaft und statisch im Display sichtbar.

Hinweis: Sollte der Funksignal-Indikator **(7)** aufhören zu blinken und das Funksignal nicht erfolgreich empfangen worden sein, haben Sie die Möglichkeit den Empfang erneut zu starten, indem Sie kurz die Taste „-“ **(14)** drücken. Der Funksignal-Indikator **(7)** fängt erneut an zu blinken und das Funksignal wird gesucht.

Sie können die Uhrzeit auch manuell einstellen (siehe „**Manuelle Einstellungen**“), sobald das Funksignal beim täglichen Abgleich automatisch empfangen werden sollte, wird die Uhrzeit automatisch sekundengenau angepasst.

Manuelle Einstellung

Sollte der Funksignalempfang nicht möglich sein, so können Sie die Uhrzeit und das Datum auch manuell einstellen. Gehen Sie dafür wie nachfolgend beschrieben vor. Führen Sie die Einstellungen zügig durch, da das Gerät nach 20 Sekunden ohne Tastendruck den Einstellungsmodus verlässt.

1. Drücken und halten Sie im normalen Zeitanzeigemodus die Taste **MODE (15)** für ca. 3 Sekunden. Der 24-Stunden-Modus (**24h**) oder 12-Stunden-Modus (**12h**) fängt an zu blinken. Sie können den gewünschten Modus durch Drücken der Tasten „+“ und „-“ (**14&16**) wählen und durch kurzes Drücken der Taste **MODE (15)** bestätigen.
Hinweis: Der in Deutschland gängige Modus ist der 24-Stunden-Modus (24h).
2. Die Zeitzone fängt an zu blinken und kann durch Drücken der Tasten „+“ und „-“ (**14&16**) auf den gewünschten Wert eingestellt werden.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch kurzes Drücken der Taste **MODE (15)**.

Hinweis: Wenn Sie den Wecker in Deutschland und den meisten Teilen Europas betreiben möchten, belassen Sie diesen Wert **zwingend** auf „00“.

3. Die Stunden der Uhrzeit fangen nun an zu blinken und können durch Drücken der Tasten „+“ und „-“ **(14&16)** auf den gewünschten Wert eingestellt werden. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch kurzes Drücken der Taste **MODE (15)**.
4. Die Minuten der Uhrzeit fangen an zu blinken und können durch Drücken der Tasten „+“ und „-“ **(14&16)** auf den gewünschten Wert eingestellt werden. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch kurzes Drücken der Taste **MODE (15)**.
5. Die laufenden Sekunden der Uhrzeit fangen an zu blinken und können durch Drücken der Tasten „+“ und „-“ **(14&16)** auf „00“ zurückgesetzt werden. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch kurzes Drücken der Taste **MODE (15)**.
6. Das Jahr fängt nun an zu blinken und kann durch Drücken der Tasten „+“ und „-“ **(14&16)** auf den gewünschten Wert eingestellt

werden. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch kurzes Drücken der Taste **MODE (15)**.

7. Der Monat fängt an zu blinken und kann durch Drücken der Tasten „+“ und „-“ **(14&16)** auf den gewünschten Wert eingestellt werden. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch kurzes Drücken der Taste **MODE (15)**.
8. Der Tag fängt an zu blinken und kann durch Drücken der Tasten „+“ und „-“ **(14&16)** auf den gewünschten Wert eingestellt werden. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch kurzes Drücken der Taste **MODE (15)**.
9. Die Sprache des Wochentags fängt an zu blinken und kann durch Drücken der Tasten „+“ und „-“ **(14&16)** auf den gewünschten Wert eingestellt werden. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch kurzes Drücken der Taste **MODE (15)**.
Hinweis: Sie können zwischen den folgenden Sprachen wählen – **GE** (=deutsch), **FR** (=französisch), **IT** (=italienisch), **DU** (=niederländisch), **SP** (=spanisch), **DA** (=dänisch), **EN** (=englisch).
10. Die Temperatureinheit (°C oder °F) der Innentemperatur fängt an zu blinken und kann durch Drücken der Tasten „+“ und „-“ **(14&16)** auf

den gewünschten Wert eingestellt werden. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch kurzes Drücken der Taste **MODE (15)**.

Die manuellen Einstellungen sind hiermit abgeschlossen.

Weckeinstellungen

Sie haben die Möglichkeit zwei voneinander unabhängige Weckalarme einzustellen. Gehen Sie dafür wie nachfolgend beschrieben vor.

Weckzeit 1 einstellen

1. Drücken und halten Sie im normalen Zeitanzeigemodus die Taste **Weckalarm 1 – SET (17)** für ca. 3 Sekunden. Die Stunden Weckzeit **(1)** fangen an zu blinken und können durch Drücken der Tasten „+“ und „-“ **(14&16)** auf den gewünschten Wert eingestellt werden. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch kurzes Drücken der Taste **Weckalarm 1 – SET (17)**.
2. Die Minuten der Weckzeit 1 fangen an zu blinken und können durch Drücken der Tasten „+“ und „-“ **(14&16)** auf den gewünschten Wert

eingestellt werden. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch kurzes Drücken der Taste **Weckalarm 1 – SET (17)**.

Hinweis: Der Weckalarm 1 ist nun eingestellt, aber noch nicht aktiviert!

Weckzeit 2 einstellen

1. Drücken und halten Sie im normalen Zeitanzeigemodus die Taste **Weckalarm 2 – SET (13)** für ca. 3 Sekunden. Die Stunden Weckzeit 2 **(6)** fangen an zu blinken und können durch Drücken der Tasten „+“ und „-“ **(14&16)** auf den gewünschten Wert eingestellt werden. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch kurzes Drücken der Taste **Weckalarm 2 – SET (13)**.
2. Die Minuten der Weckzeit 2 fangen an zu blinken und können durch Drücken der Tasten „+“ und „-“ **(14&16)** auf den gewünschten Wert eingestellt werden. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch kurzes Drücken der Taste **Weckalarm 2 – SET (13)**.

Hinweis: Der Weckalarm 2 ist nun eingestellt, aber noch nicht aktiviert!

Weckalarm aktivieren und vollständig deaktivieren

Zum Aktivieren der Weckalarme drücken Sie die Tasten „**AL 1 ON/OFF**“ (23) und „**AL2 ON/OFF**“ (25). Es erscheinen die Weckalarm-Indikatoren 1 und 2 (2&4) in Form von Glocken.

Zum Deaktivieren der Weckalarme drücken Sie die Tasten „**AL 1 ON/OFF**“ (23) und „**AL2 ON/OFF**“ (25) erneut. Die Weckalarm-Indikatoren 1 und 2 (2&4) in Form von Glocken verschwinden wieder.

Hinweis: Sie können die Weckalarme auch unabhängig voneinander, einzeln aktivieren und deaktivieren.

Weckzeit unterbrechen/ ausschalten

- Wenn der Weckalarm ertönt, können Sie die Taste **SNOOZE/LIGHT** (24) drücken, um den Weckalarm kurzzeitig zu unterbrechen. Der Weckalarm ertönt dann automatisch nach 5 Minuten erneut.
- Um den Weckalarm für den aktuellen Tag auszuschalten, drücken Sie eine beliebige andere Taste (außer die roten Tasten 23 und 25). Der Weckalarm ertönt dann am nächsten Tag zu gleichen Zeit erneut.

Weitere Funktionen

Hintergrundbeleuchtung

- Drücken Sie die Taste **SNOOZE/LIGHT (24)**, um die Hintergrundbeleuchtung für ca. 10 Sekunden zu aktivieren.
- Anschließend schaltet sich die Beleuchtung automatisch wieder aus.

Innentemperatur und Trendanzeige

Die Innentemperatur wird in Feld **(10)** angezeigt.

Die Trendanzeige **(9)** zeigt dabei an, ob die Temperatur aktuell gleichbleibend, steigend oder fallend ist.

 = steigend

 = gleichbleibend

 = fallend

Temperatur MAX-/MIN-Funktion

Sie können sich die Maximalwerte und Minimalwerte der Innentemperatur anzeigen lassen, indem Sie im normalen Zeitanzeigemodus wiederholt kurz die Taste „+“ (**16**) drücken.

Es erscheinen erst die Maximalwerte (Indikator **11** – **MAX** ist zu sehen), dann die Minimalwerte (Indikator **11** – **MIN** ist zu sehen) und dann der aktuelle Wert.

Zeitzone

Sollten Sie in den manuellen Einstellungen eine andere Zeitzone als „00“ eingestellt haben, können Sie im normalen Zeitanzeigemodus wiederholt jeweils kurz die Taste **MODE (15)** drücken, um zwischen der normalen Funkuhrzeit und der eingestellten Zeitzone zu wechseln.

Batteriestandsindikator

Sobald der Batteriestand zu niedrig ist, um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten, erscheint der Indikator (**12**). Bitte wechseln Sie dann zeitnah die Batterien.

Pflegehinweise und Fehlerbehebung

- Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht feuchten, fusselfreien Tuch. Niemals mit scharfen Reinigungsmitteln.
- Platzieren Sie das Gerät nicht in die Nähe von Störquellen wie Fernseher, Computer, WLAN-Router o.ä.
- Vermeiden Sie es, das Gerät neben oder auf Metallplatten zu stellen.
- Geschlossene Bereiche wie Flughäfen, Keller, Hochhäuser, Fabriken sind nicht zu empfehlen.

Display

Ist das Display nur schwach lesbar, dann prüfen Sie, ob Sie den richtigen Batterietyp eingelegt haben und ersetzen diese notfalls.

Es könnte auch sein, dass Sie das Display aus einem falschen Blickwinkel betrachten. Viele Geräte mit LC-Display sind nicht für alle Betrachtungswinkel gleich gut geeignet.

Funksignal

Sollte der Funksignalempfang nicht funktionieren, kontrollieren Sie bitte, ob Sie den geforderten Batterietypen verwenden (1,5V, AAA, LR03, Alkaline) und ob diese ausreichend geladen sind. Legen Sie ggf. neue Batterien ein.

Wiederaufladbare Batterien, bzw. Akkus sind für den Betrieb nicht geeignet!

Technische Daten**Stromversorgung**

Batterie: 2 x 1,5V  - Typ AAA/R03-Batterie

Funkuhr

DCF 77 (Normalfrequenz 77,5 kHz)

Service

Sollten Sie weitere Fragen zum Gerät haben, so können Sie sich von Montag bis Freitag in der Zeit von **10 Uhr bis 15 Uhr** an unsere Hotline unter 02129/344664 oder 02129/343387 wenden. Bitte halten Sie für dieses Gespräch die Artikelnummer (**Art.-Nr. 25581/ 56813**) des Gerätes und das Kaufdatum, sowie den Kaufort bereit.

Alternativ können Sie uns auch eine E-Mail an die folgende Adresse schicken: **www.mebus-group.de**

EU-Konformitätserklärung

Nach den Richtlinien 2014/53/EU und 2011/65/EU.

Dokument-Nr.:	2810202001
Monat, Jahr:	Oktober, 2020
Hersteller/ Importeur:	Weinberger GmbH & Co. KG Simonshöfchen 38 42327 Wuppertal (Deutschland)
Produktbezeichnung:	Funkwecker
Art.-Nr.:	25581/ 56813
Modell-Nr.:	AOK-3123

Wir bestätigen, dass das bezeichnete Produkt den angegebenen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Europäischen Union entspricht. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt die Weinberger GmbH & Co. KG.

Angewandte(r) Standard(s):

- EN 55014-1:2017+A11:2020
- EN 55014-2:2015
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013
- ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
- ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)

- ETSI EN 300 330 V2.1.1(2017-02)
- EN 62368-1:2014+A11:2017
- IEC 62321-3-1:2013; IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-7-1:2015;
IEC 62321-6:2015; IEC 62321-8:2017

Testberichte/ Zertifikate:

Bay Area Compliance Laboratories Corp (China):

- RDG201010001-01
- RDG201010001-02
- RDG201010001-22
- RDG201010001-SF
- DG2201010-18750E

Aussteller: Weinberger GmbH & Co. KG

Ort, Datum: Wuppertal, den 28.10.2020

Rechtsverbindliche Unterschrift:

weinberger®

Weinberger GmbH & Co. KG
Simonshöfchen 38
42327 Wuppertal - Germany

Jörg Bläse - Einkaufsleiter