

Bedienungsanleitung

Arbeitsscheinwerfer 60 W mit R65 Blitz und R148

Positionslicht

Art. Nr. 20342

ROT	an +VDC (Sicherung @3A)
SCHWARZ	zur Gehäusemasse
GELB	Synchronisierung
ROT + SCHWARZ	Positionslicht
WEIß zu +VDC	Warnlicht
GELB zu WEIß.....	Blitzmodusauswahl
BLAU zu +VDC	Front Positionslampe

Lichtköpfe synchronisieren & Blitzmodusauswahl

Zuerst die WEISSEN Drähte aller Köpfe zusammen an **+VDC** dann

GELBE Drähte aller Köpfe zusammen an WEISS für 1 Sekunde, um das Muster zu ändern.

Produktbezeichnung


Arbeitsleuchte + Warnleuchte R65

- 4 LEDs mit hoher Intensität
- Extra lange Lebensdauer
- Robustes Aluminium-Druckguss-Gehäuse
- PC-Linse
- LED Leistung: 60W
- Wasserdicht: IP6K9K
- Farbtemperatur: 6000K
- Betriebsspannung: 12-24V
- 4 Kabel, 8 Blitzmuster
- LxHxT = 117 x 80 x 170 mm


Blitzmuster

1. Einfach - geteilt
2. Doppelt - geteilt
3. Vierfach - geteilt
4. Einfach + Doppelt
5. Einfach + Doppelt, Mehrfach
6. Doppelt + Vierfach
7. Doppelt + Vierfach, Mehrfach
8. Einfach + Doppelt + Vierfach


Positionslicht

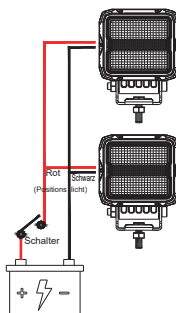

Positionslicht
R65 Warnlicht

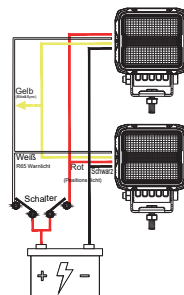

Positionslicht
+R65 Warnlicht
+R148 Front Positionslampe

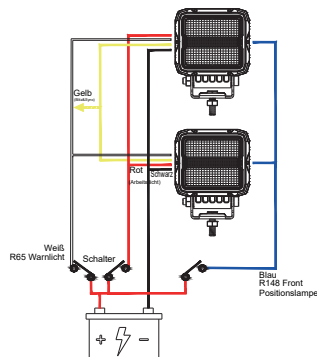

b2b.berger-schroeter.de
GPSR@berger-schroeter.de
Berger + Schröter GmbH
Am Hofe 9 - 58640 Iserlohn

User manual

Work light 60 W with R65 warningflash
and R148 position light

Art. No. 20342

RED.....to +VDC (fuse @3A)
BLACK.....to Chassis Ground
YELLOW.....Synchronization
RED + BLACK.....Working Lamp
WHITE to +VDC.....Warning Lamp
YELLOW to WHITE.....Patterns Selector
BLUE to +VDC.....Front Position Lamp

Sync Warning light heads & Patterns Selector


Firstly, WHITE wires of all the heads together to **+VDC** then **YELLOW** wires of all the heads together to WHITE for 1 second to change patterns.

Product description


Working Lamp + Warning Lamp R65

- 4 High intensity LEDs
- Extra long lifetime
- Sturdy diecast aluminium housing
- PC-lens
- LED power: 60W
- Waterproof rate: IP6K9K
- Color temperature: 6000K
- Operating voltage: 12-24V
- 4 Cables, 8 Patterns
- LxHxD = 117 x 80 x 170 mm

Working Light

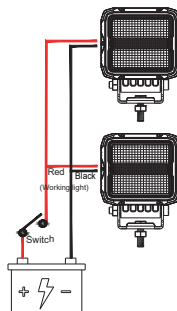


Working Light
R65 Warning Light

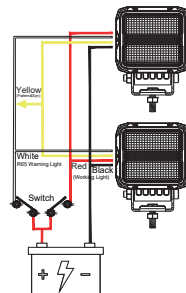

Flash Patterns

1. Single - Split
2. Double - Split
3. Quad - Split
4. Single + Double
5. Single + Double, Multiple
6. Double + Quad
7. Double + Quad, Multiple
8. Single + Double + Quad

Working Light
+R65 Warning Light
+R148 Front Position Light

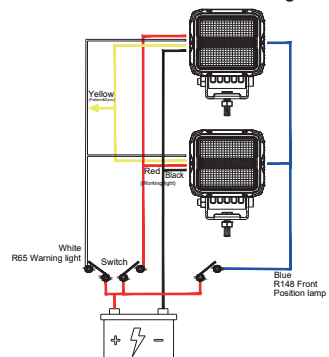

b2b.berger-schroeter.de
GPSR@berger-schroeter.de
Berger + Schröter GmbH
Am Hofe 9 - 58640 Iserlohn

Mode d'emploi

Projecteur de travail 60 W avec flash R65 et feu de position R148 Art. No. 20342

ROUGE	à +VDC (fusible @3A)
NOIR	au groupe de châssis
JAUNE	Synchronisation
ROUGE + NOIR	Lampe de travail
BLANC à +VDC	Feu d'avertissement
JAUNE à BLANC	Sélecteur de motifs
BLEU à +VDC	Feu de position avant

Synchronisation des têtes de feux d'avertissement et du sélecteur de motifs


Tout d'abord, les fils **BLANCS** de toutes les têtes sont reliés à **+VDC**, puis les fils **JAUNES** de toutes les têtes sont reliés à **BLANC** pendant 1 seconde pour changer de motif.

Description du produit


Lampe de travail + lampe
d'avertissement R65

- 4 LED à haute intensité
- Durée de vie très longue
- Boîtier robuste en aluminium moulé sous pression
- Lentille en PC
- Puissance des LED : 60W
- Taux d'étanchéité : IP6K9K
- Température de couleur : 6000K
- Tension de fonctionnement : 12-24V
- 4 câbles, 8 motifs
- LxHxD = 117 x 80 x 170 mm

Lampe de travail

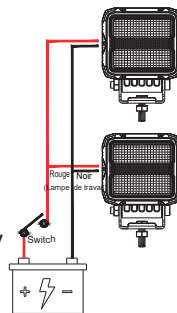


Lampe de travail
R65 Feu de signalisation

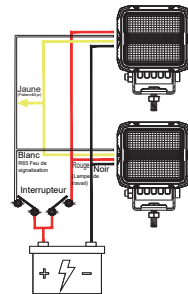

Lampe de travail
+R65 Feu de signalisation
+R148 Feu de position avant

Modèles d'éclairs

1. Simple - Séparé
2. Double - Séparé
3. Quadruple - Séparé
4. Simple + double
5. Simple + double, multiple
6. Double + Quadruple
7. Double + Quadruple, Multiple
8. Single + Double + Quadruple

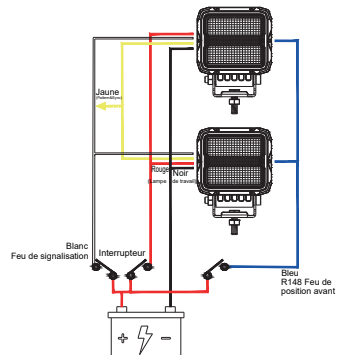

b2b.berger-schroeter.de
GPSR@berger-schroeter.de
Berger + Schröter GmbH
Am Hofe 9 - 58640 Iserlohn

Gebruiksaanwijzing

Werklamp 60 W tot R65 Waarschuwingslicht en R148 Positielicht Art. Nr. 20342

ROOD.....aan +VDC (fuse @3A)
ZWART.....aan Chassis Ground
GEEL.....Synchronisatie
ROOD + ZWART.....Werklamp
WIT aan **+VDC**.....Waarschuwingslamp
GEEL aan **WIT**.....Patroonselector
BLAUW aan **+VDC**.....Positielicht voorzijde


Synchronisatie Waarschuwingslampkoppen & Patroonselector

Sluit eerst de **WITTE** draden van alle koppen aan op **+VDC** en vervolgens de **GELE** draden van alle koppen gedurende 1 seconde op **WIT** om van patroon te wisselen.


Productbeschrijving

Werklamp + Waarschuwingslamp R65

- 4 LED's met hoge intensiteit
- Extra lange levensduur
- Stevige gegoten aluminium behuizing
- PC-lens
- LED-vermogen: 60W
- Waterdichtheid: IP6K9K
- Kleurtemperatuur: 6000K
- Bedrijfsspanning: 12-24V
- 4 kabels, 8 patronen
- LxHxD = 117 x 80 x 170 mm

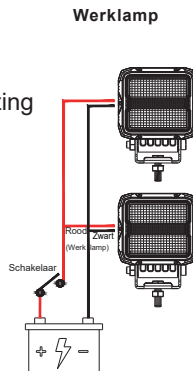


**Werklamp
R65 Waarschuwingslicht**

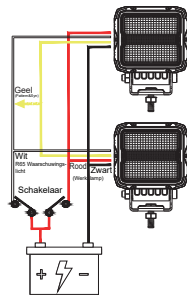

Flitspatronen

1. Enkel - Gesplitst
2. Dubbel - Split
3. Viervoudig - Splitsen
4. Enkel + Dubbel
5. Enkel + Dubbel, Meervoudig
6. Dubbel + Viervoudig
7. Dubbel + Kwadraat, Meervoudig
8. Enkel + Dubbel + Viervoudig

**Werklamp
+R65 Waarschuwingslicht
+R148 Positielicht vooraan**

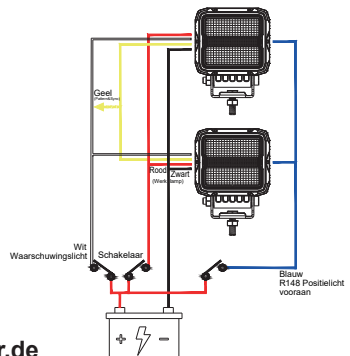

b2b.berger-schroeter.de
GPSR@berger-schroeter.de
Berger + Schröter GmbH
Am Hofe 9 - 58640 Iserlohn