
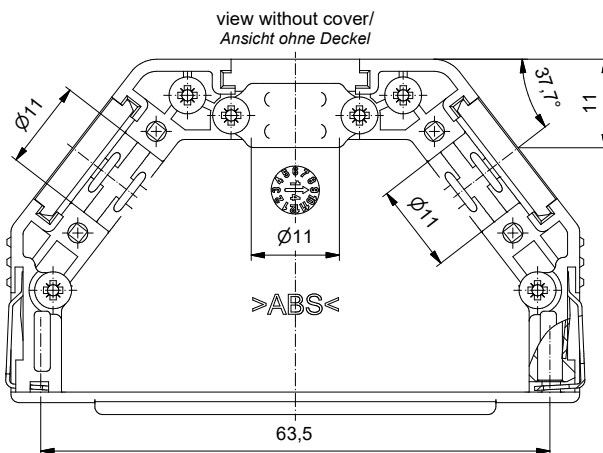
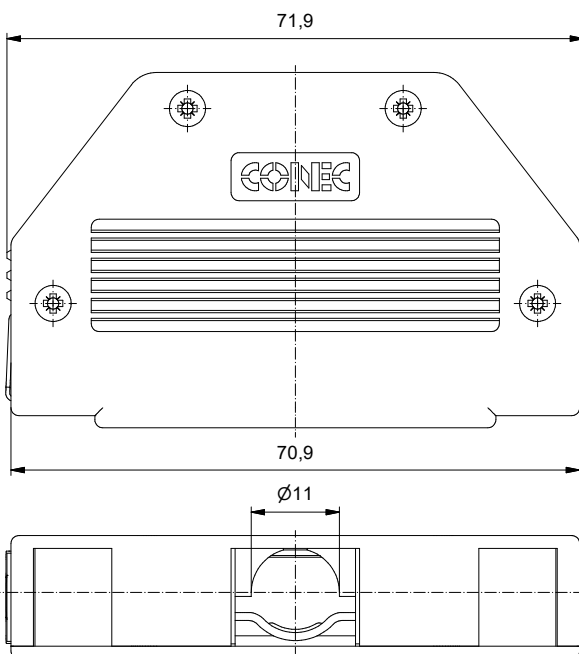
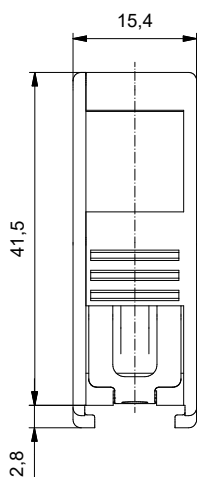
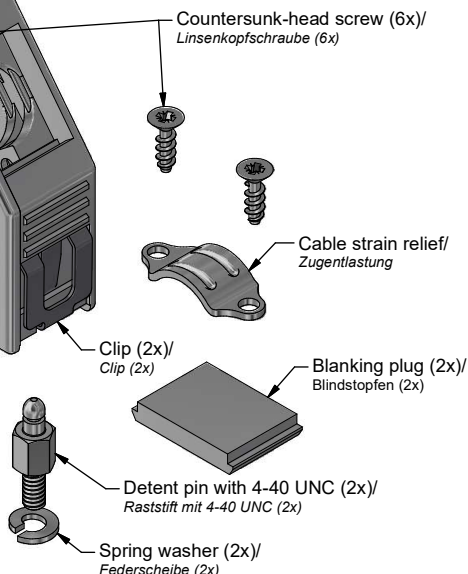


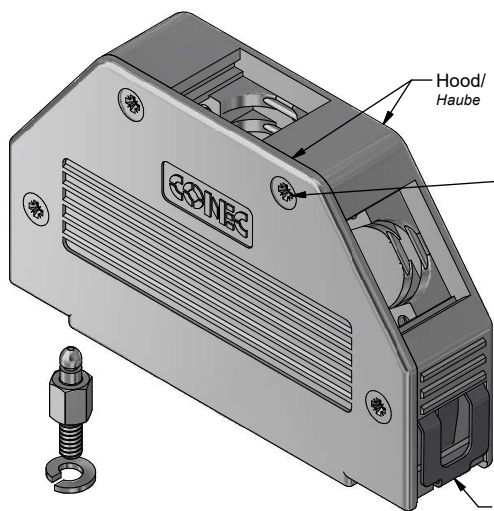

Technical specification/

Technische Daten:

Temperature range/
Temperaturbereich: - 35 °C ... + 85 °C

Materials/

Werkstoffe:

Hood/
Haube: ABS UL 94 V-0, Ni
Blanking plug/
Blindstopfen: ABS UL 94 V-0, Ni
Cable strain relief/
Zugentlastung: Steel, Ni
Clip/
Clip: Stainless Steel/
Edelstahl
Countersunk-head screw/
Linsenkopfschraube: Steel, Ni
Detent pin/
Raststift: Steel, Ni
Spring washer/
Federscheibe: Steel, Ni

Installation specification/

Montagedaten:

Cable entry/
Kabeleingang: straight and side/
gerade und seitlich
Recommended torque/
Empfohlenes Drehmoment
Housing/Gehäuse: 0,30 Nm
Cable strain relief/
Zugentlastung: 0,35 Nm

Part no./
Art.-Nr.

16-003230



dim. in mm

Date/Datum: 14.02.2025
Name: Lehmenkühler
drawn/gez.: 17.02.2025
appd./gepr.: Koch

Metallized Plastic Hood 37pos. with mounting material,
with SnapLock / straight and side cable entry

Metallisierte Kunststoffhaube 37pol. mit Befestigungszubehör,
mit Schnellverriegelung / gerader und seitlicher Kabeleingang

Index: a Original

Scale/ Maßstab:
1,5:1

ROHS compliant, exemption 6a/
ROHS konform, Ausnahme 6a

Amphenol
CONEC

dwg no /
Z.-nr.: 16K1A4420

DIN-
A3

1 / 1