


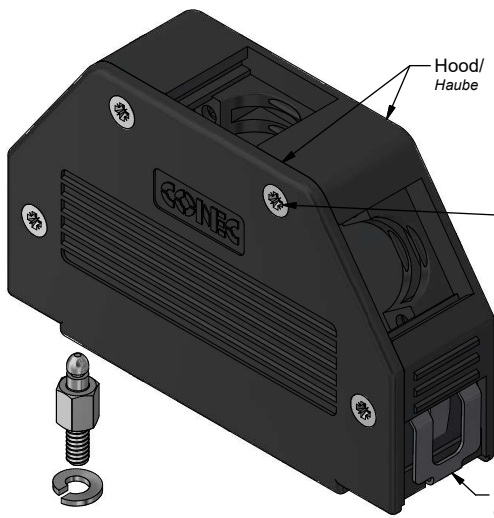

Hood/
Haube

Countersunk-head screw (6x)/
Linsenkopfschraube (6x)




Clip (2x)/
Clip (2x)

Cable strain relief/
Zugentlastung


Blanking plug (2x)/
Blindstopfen (2x)

Detent pin with 4-40 UNC (2x)/
Raststift mit 4-40 UNC (2x)

Spring washer (2x)/
Federscheibe (2x)

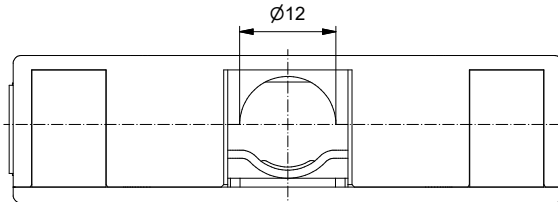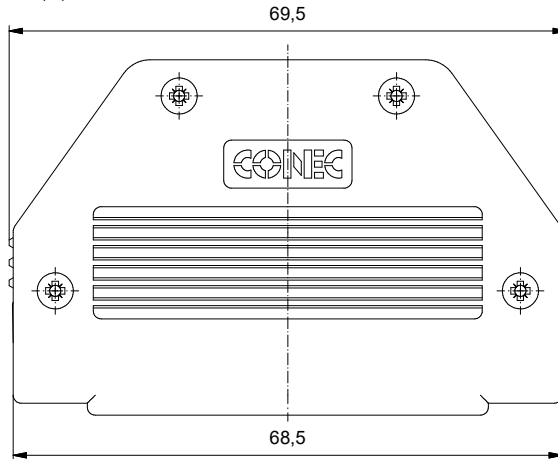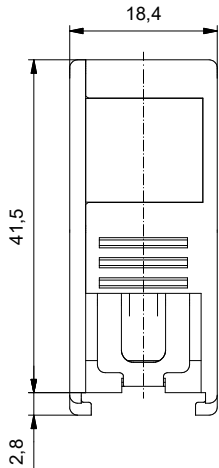

view without cover/
Ansicht ohne Deckel

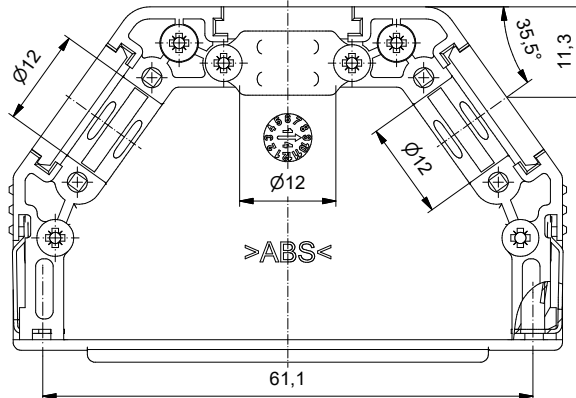

Technical specification/

Technische Daten:

Temperature range/
Temperaturbereich: - 35 °C ... + 85 °C

Materials/

Werkstoffe:

Hood/
Haube: ABS UL 94 V-0, black/schwarz

Blanking plug/
Blindstopfen: ABS UL 94 V-0, black/schwarz

Cable strain relief/
Zugentlastung: Steel, Ni

Clip/
Clip: Stainless Steel/
Edelstahl

Countersunk-head screw/
Linsenkopfschraube: Steel, Ni

Detent pin/
Raststift: Steel, Ni

Spring washer/
Federscheibe: Steel, Ni

Installation specification/

Montagedaten:

Cable entry/
Kabeleingang: straight and side/
gerade und seitlich

Recommended torque/
Empfohlenes Drehmoment
Housing/Gehäuse: 0,30 Nm

Cable strain relief/
Zugentlastung: 0,35 Nm

Part no./
Art.-Nr.

16-003290



dim. in mm

Date/Datum: 17.02.2025
Name: Lehmenkühler
drawn/gez.: 17.02.2025
appd./gepr.: Koch

Index: a Original

Scale/Maßstab:
1,5:1

ROHS compliant, exemption 6a/
ROHS konform, Ausnahme 6a

Amphenol
CONEC

Plastic Hood 50pos. with mounting material,
with SnapLock / straight and side cable entry
Kunststoffhaube 50pol. mit Befestigungszubehör,
mit Schnellverriegelung / gerader und seitlicher Kabeleingang

dwg no /
Z.-nr.: 16K1A4426

DIN-
A3

1 / 1