

L 625 CAM SC

anthrazit
EAN 4007841 092597
Art.-Nr. 092597



LED

30 Jahre (Ø 4,5
Std / Tag)

3000 K

3000K warmweiß



Infrarot-Sensor
180°



Max. Radius 10 m



2,4 / 5 GHz Wi-Fi



Gegensprechanlage



Kamera



Inklusive



Lichtquelle nicht
austauschbar



Betriebsgerät nicht
austauschbar

Funktionsbeschreibung

Smart. Safe. Intelligent. Die L 625 CAM SC vereint Außenleuchte, Bewegungsmelder, Überwachungskamera und Gegensprechanlage in einem. Der 180°-Infrarot-Bewegungssensor mit 10 m Reichweite erfasst zuverlässig jede Bewegung. Die warmweiße Beleuchtung erhellt jeden Eingangsbereich und die 180° horizontal schwenkbare Kamera liefert Bilder und Videoaufzeichnungen in bis zu 2K über WLAN (2,4/5 GHz, Wi-Fi 6, WPA3) auf dein Smartphone – egal wo du gerade bist. Aufzeichnungen erfolgen lokal auf der mitgelieferten 16 GB Micro-SD Karte. Die Inbetriebnahme der L 625 CAM SC erfolgt jetzt ganz unkompliziert und schnell über Bluetooth. Über die STEINEL CAM App kannst du mit deinen Besuchern kommunizieren, alle Funktionen individuell steuern und dank Maskierungsfunktion selbst bestimmen, welche Bereiche überwacht werden sollen und welche nicht. So schützt du dein Zuhause intelligent – ganz nach deinen Vorstellungen – ohne Cloud, ohne Abo.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	131 x 78 x 305 mm	Reichweite Tangential	r = 10 m (157 m²)
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Dämmerungsschalter	Ja
Herstellergarantie	3 Jahre	Lichtstrom Gesamtprodukt	925 lm
Einstellungen via	WLAN	gemessener Lichtstrom (360°)	925 lm
Mit Fernbedienung	Nein	Gesamtprodukt Effizienz	67 lm/W
Variante	anthrazit	Farbtemperatur	3000 K
VPE1, EAN	4007841092597	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Anwendung, Ort	Außenbereich	Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 36000 Std
Anwendung, Raum	Aufenthaltsraum, Hauseingang, Hof & Einfahrt	Sockel	Ohne
Farbe	Anthrazit	LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Inkl. Hausnummernbogen	Nein	Softlichtstart	Nein
Verpackungsinhalt	1	Dauerlicht	schaltbar
Montageort	Wand	Funktionen	Bewegungssensor, Gegensprechanlage, Kamera
Schlagfestigkeit	IK03	Dämmerungseinstellung	10 – 10000 lx

L 625 CAM SC

anthrazit
EAN 4007841 092597
Art.-Nr. 092597

Technische Daten

Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	von -10 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Glas opal
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	14 W
Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25°C	> 36000 Std
Montagehöhe max	2,00 m
Unterkriechschutz	Nein
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	r = 2 m (6 m ²)

Zeiteinstellung	60 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Hauptlicht einstellbar	30 - 100 %
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Vernetzung	Nein
Grundlichtfunktion in Prozent	0 – 40 %
Grundlichtfunktion Prozent, von	0 %
Grundlichtfunktion Prozent, bis	40 %
Vernetzung via	WLAN
Farbwiedergabeindex CRI	= 80
optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	180 °
Produkt Kategorie	Sensor-LED-Außenleuchte


L 625 CAM SC

anthrazit

EAN 4007841 092597

Art.-Nr. 092597

Sensorerfassungsbereich

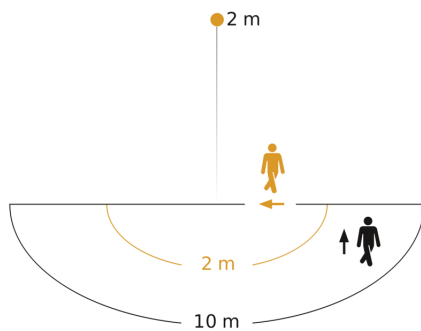


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m - 2,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

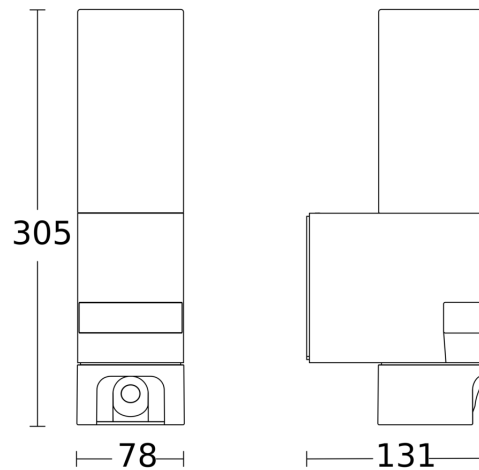

Schaltplan Master

