





FLOODLIGHT LUX

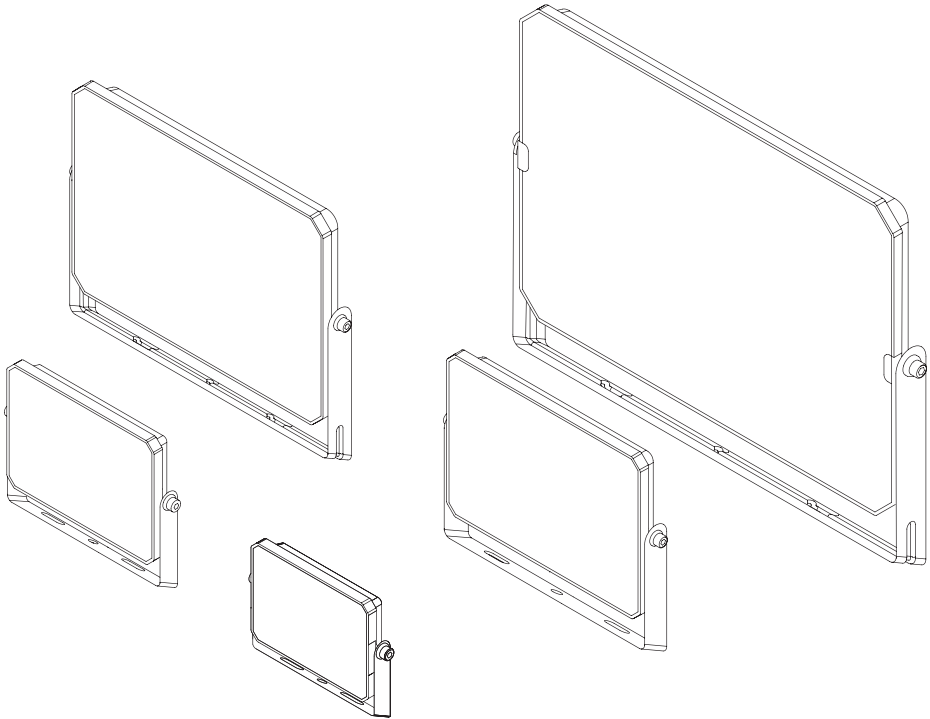






	EAN	l x w x h [mm]	W	V _~	mA	Hz	lm	lm/W	K
FL LUX 10W 830 IP65 BK	4099854489365	102x79x29	10	220-240	45	50	900	90	3000
FL LUX 10W 840 IP65 BK	4099854489389	102x79x29	10	220-240	45	50	900	90	4000
FL LUX 10W 865 IP65 BK	4099854489402	102x79x29	10	220-240	45	50	900	90	6500
FL LUX 20W 830 IP65 BK	4099854489488	124x99x30	20	220-240	88	50	1800	90	3000
FL LUX 20W 840 IP65 BK	4099854489501	124x99x30	20	220-240	88	50	1800	90	4000
FL LUX 20W 865 IP65 BK	4099854489525	124x99x30	20	220-240	88	50	1800	90	6500
FL LUX 30W 830 IP65 BK	4099854489624	159x131x30	30	220-240	135	50	2700	90	3000
FL LUX 30W 840 IP65 BK	4099854489648	159x131x30	30	220-240	135	50	2700	90	4000
FL LUX 30W 865 IP65 BK	4099854489662	159x131x30	30	220-240	135	50	2700	90	6500
FL LUX 50W 830 IP65 BK	4099854489747	206x163x30	50	220-240	225	50	4500	90	3000
FL LUX 50W 840 IP65 BK	4099854489761	206x163x30	50	220-240	225	50	4500	90	4000
FL LUX 50W 865 IP65 BK	4099854489785	302x238x31	50	220-240	225	50	4500	90	6500
FL LUX 100W 830 IP65 BK	4099854489860	302x238x31	100	220-240	446	50	9000	90	3000
FL LUX 100W 840 IP65 BK	4099854489884	302x238x31	100	220-240	446	50	9000	90	4000
FL LUX 100W 865 IP65 BK	4099854489907	302x238x31	100	220-240	446	50	9000	90	6500




	EAN	IP	IK		R _a			DF		
FL LUX 10W 830 IP65 BK	4099854489365	65	04	105	>80	-30...+40	-	>0,9	0.147 kg	20000
FL LUX 10W 840 IP65 BK	4099854489389	65	04	105	>80	-30...+40	-	>0,9	0.147 kg	20000
FL LUX 10W 865 IP65 BK	4099854489402	65	04	105	>80	-30...+40	-	>0,9	0.147 kg	20000
FL LUX 20W 830 IP65 BK	4099854489488	65	04	105	>80	-30...+40	-	>0,9	0.206 kg	20000
FL LUX 20W 840 IP65 BK	4099854489501	65	04	105	>80	-30...+40	-	>0,9	0.206 kg	20000
FL LUX 20W 865 IP65 BK	4099854489525	65	04	105	>80	-30...+40	-	>0,9	0.206 kg	20000
FL LUX 30W 830 IP65 BK	4099854489624	65	04	105	>80	-30...+40	-	>0,9	0.340 kg	20000
FL LUX 30W 840 IP65 BK	4099854489648	65	04	105	>80	-30...+40	-	>0,9	0.340 kg	20000
FL LUX 30W 865 IP65 BK	4099854489662	65	04	105	>80	-30...+40	-	>0,9	0.340 kg	20000
FL LUX 50W 830 IP65 BK	4099854489747	65	04	105	>80	-30...+40	-	>0,9	0.540 kg	20000
FL LUX 50W 840 IP65 BK	4099854489761	65	04	105	>80	-30...+40	-	>0,9	0.540 kg	20000
FL LUX 50W 865 IP65 BK	4099854489785	65	04	105	>80	-30...+40	-	>0,9	0.540 kg	20000
FL LUX 100W 830 IP65 BK	4099854489860	65	04	105	>80	-30...+40	-	>0,9	1.230 kg	20000
FL LUX 100W 840 IP65 BK	4099854489884	65	04	105	>80	-30...+40	-	>0,9	1.230 kg	20000
FL LUX 100W 865 IP65 BK	4099854489907	65	04	105	>80	-30...+40	-	>0,9	1.230 kg	20000

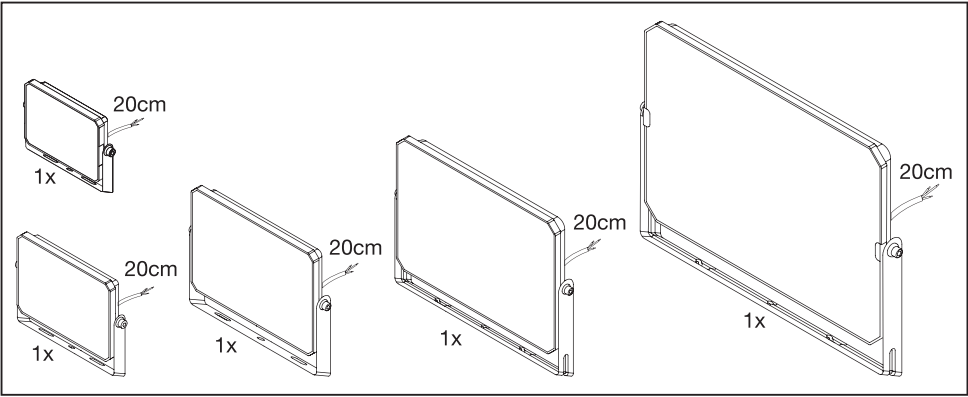


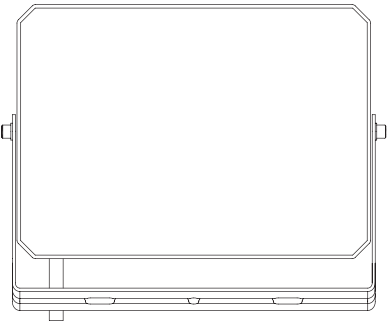 

	L x W x H [mm]
FLOODLIGHT LUX 10W	102 x 79 x 29
FLOODLIGHT LUX 10W	124 x 99 x 30
FLOODLIGHT LUX 30W	159 x 131 x 30
FLOODLIGHT LUX 50W	206 x 163 x 30
FLOODLIGHT LUX 100W	302 x 238 x 31

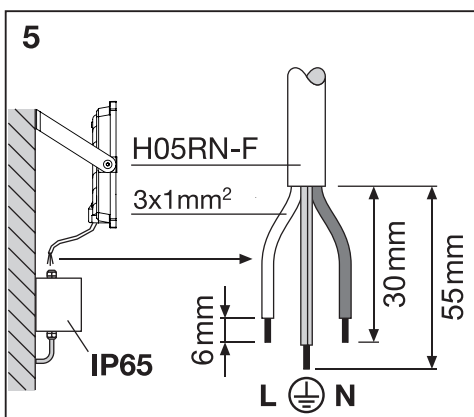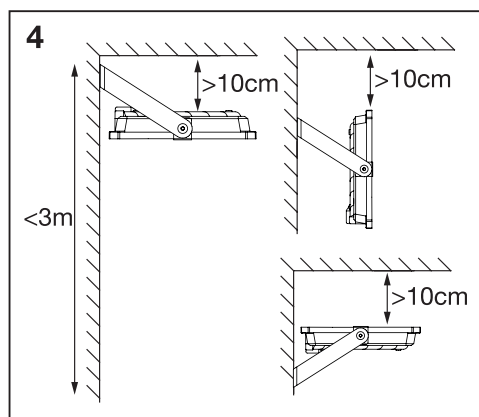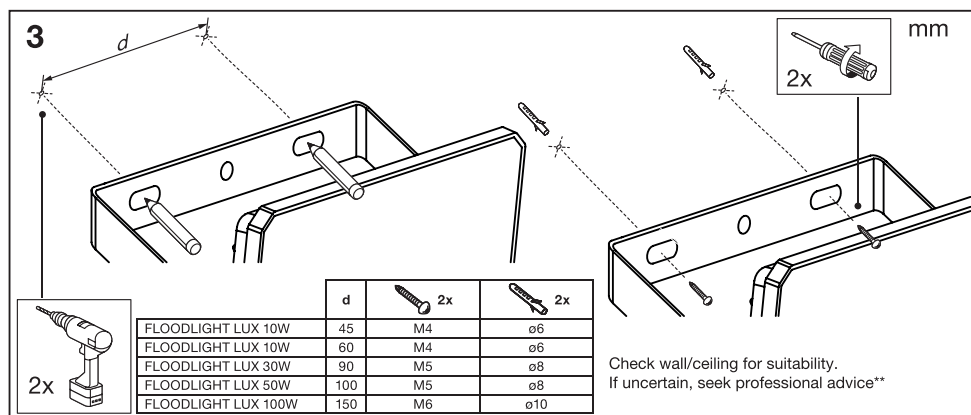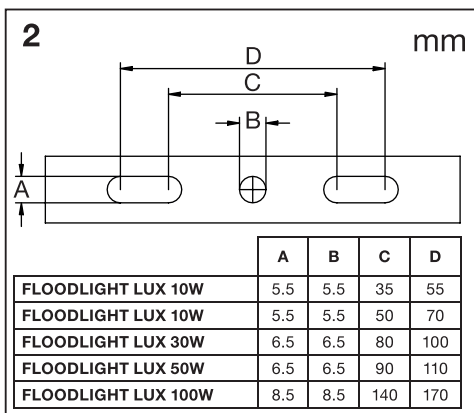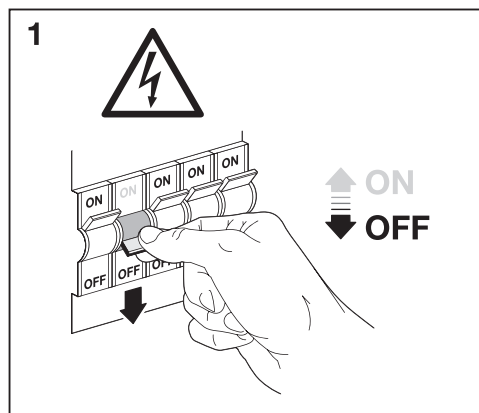

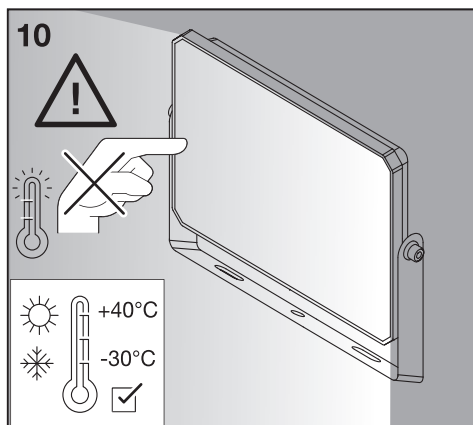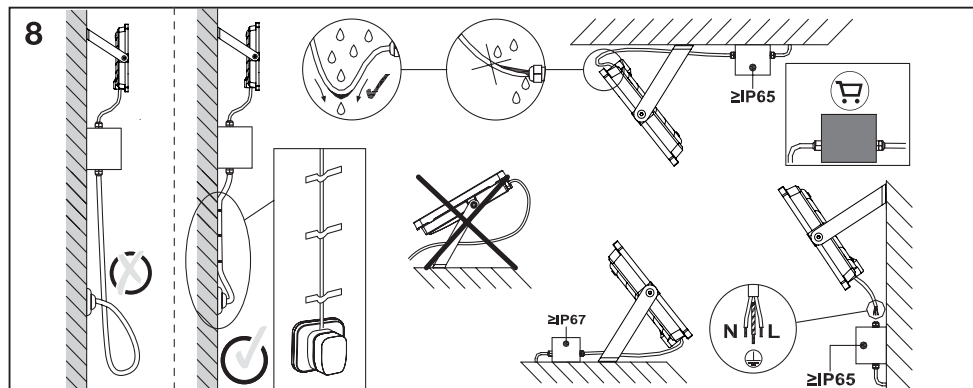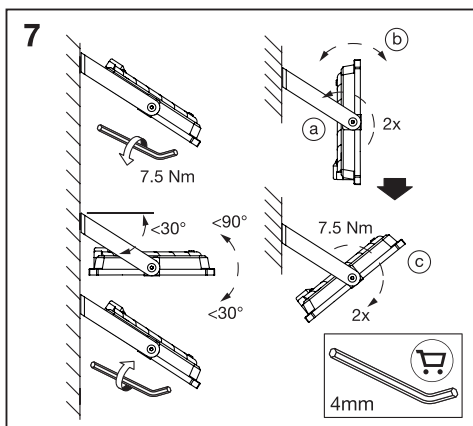

 ** 	C10A	B16A	C16A
			
FLOODLIGHT LUX 10W	134	164	215
FLOODLIGHT LUX 10W	90	145	145
FLOODLIGHT LUX 30W	59	94	94
FLOODLIGHT LUX 50W	35	56	56
FLOODLIGHT LUX 100W	17	27	27


** Ⓢ Eignung der Wand/Decke prüfen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, lassen Sie sich beraten. Ⓢ Vérifiez l'adéquation du mur/plafond. En cas d'incertitude, demandez conseil à un professionnel. Ⓢ Controllare l'idoneità della parete o del soffitto. In caso di dubbi, consultare un professionista. Ⓢ Compruebe la idoneidad de la pared o techo. Si no está seguro, busque asesoramiento profesional. Ⓢ Verifique a adequação da parede/teto. Se não tiver a certeza, procure aconselhamento profissional. Ⓢ Ελέγξτε τον τοίχο/την οροφή ως προς την καταλληλότητα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ζητήστε επαγγελματική συμβουλή. Ⓢ Controleer wand/plafond op geschiktheid. Als u niet zeker bent, vraag dan professioneel advies. Ⓢ Kontrollera vägg/tak för lämplighet. Om du är osäker, sök professionell rådgivning. Ⓢ Tarkista seinän/katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta. Ⓢ Sjekk om veggen/taket egner seg. Oppsøk profesjonell rådgivning dersom du er usikker. Ⓢ Kontrollér væg/loft for egnethed. Hvis du er usikker, skal du søge professionel rådgivning. Ⓢ Zkontrolujte vhodnost stěny/stropu. Pokud si nejste jisti, vyhledejte odbornou radu. Ⓢ Проверьте стену/потолок на пригодность. Если у вас есть сомнения, обратитесь за профессиональной консультацией. Ⓢ Ellenőrizze a fal/mennyezet alkalmasságát. Ha bizonytalan, kérjen szakszertű tanácsot. Ⓢ Sprawdź, czy ściana/sufit nadają się do montażu. W razie wątpliwości zasięgnij porady wykwalifikowanej osoby. Ⓢ Skontrolujte vhodnost steny/stropu. Ak si nie ste istí, vyhľadajte odbornú pomoc. Ⓢ Preverite primernost stene/stropa. Če niste prepričani, poiščite nasvet strokovnjaka. Ⓢ Duvann/tavanin uygun olup olmadığını kontrol edin. Emin değilseniz uzman bir kişiden destek alın. Ⓢ Proverite prikladnost zida/stropa. Ako niste sigurni, potražite stručni savjet. Ⓢ Verificați dacă peretele/tavanul este adecvat. În caz de incertitudine, solicitați consultanță de specialitate. Ⓢ Проверете пригодността на стената/тавана. Ако не сте сигурни, потърсете професионален съвет. Ⓢ Kontrolli seinale/lakke sobivust. Kahtluse korral küsi professionaalilt nõu. Ⓢ Patkinkite sienos/luby tinkamumą. Jei kyla abejonų, kreipkitės į specialistą. Ⓢ Pārbaudiet sienu/griestu piemērotību. Neskaidribu gadījumā meklējiet profesionālu palomu. Ⓢ Proverite pogodnost zida/plafona. Ako niste sigurni, potražite stručni savet. Ⓢ Перевірте відповідність стіни/стелі. Якщо ви не впевнені, зверніться за професійною консультацією. Ⓢ Қабырғаның/төбөнің жарамдылығын тексеріңіз. Егер сенімді болмасаңыз, кәсіби кеңеске жүгініңіз.



Raccolta Carta
Verifica le disposizioni
del tuo comune.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

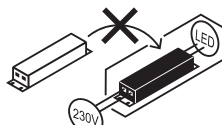

LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

Ⓢ LEDVANCE Ltd, Sterling House, 810
Mandarin Court, Warrington, Cheshire,
WA1 1GG, United Kingdom

C10449057
G11218539v1
11.02.25