


FLOODLIGHT LUX SENSOR

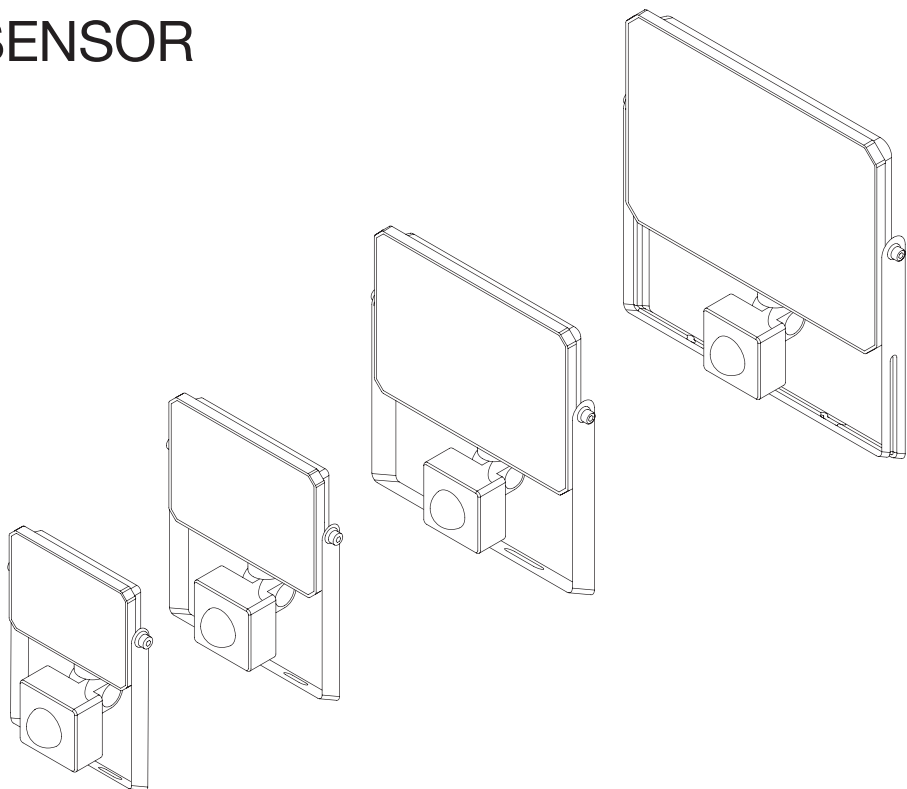


	EAN	l x w x h [mm]	W	V _~	mA	Hz	lm	lm/W	K
FL LUX SENSOR 10W 830 IP65 BK	4099854489426	102x134x52	10	220-240	52	50	900	90	3000
FL LUX SENSOR 10W 840 IP65 BK	4099854489440	102x134x52	10	220-240	52	50	900	90	4000
FL LUX SENSOR 10W 865 IP65 BK	4099854489464	102x134x52	10	220-240	52	50	900	90	6500
FL LUX SENSOR 20W 830 IP65 BK	4099854489549	124x151x52	20	220-240	88	50	1800	90	3000
FL LUX SENSOR 20W 840 IP65 BK	4099854489587	124x151x52	20	220-240	88	50	1800	90	4000
FL LUX SENSOR 20W 865 IP65 BK	4099854489600	124x151x52	20	220-240	88	50	1800	90	6500
FL LUX SENSOR 30W 830 IP65 BK	4099854489686	159x175x52	30	220-240	135	50	2700	90	3000
FL LUX SENSOR 30W 840 IP65 BK	4099854489709	159x175x52	30	220-240	135	50	2700	90	4000
FL LUX SENSOR 30W 865 IP65 BK	4099854489723	159x175x52	30	220-240	135	50	2700	90	6500
FL LUX SENSOR 50W 830 IP65 BK	4099854489808	206x208x54	50	220-240	225	50	4500	90	3000
FL LUX SENSOR 50W 840 IP65 BK	4099854489822	206x208x54	50	220-240	225	50	4500	90	4000
FL LUX SENSOR 50W 865 IP65 BK	4099854489846	206x208x54	50	220-240	225	50	4500	90	6500

FLOODLIGHT LUX SENSOR








	EAN	IP	IK	∇ (°)	R _a	ⓘ (°C)	☾	DF	👤	🖱️
FL LUX SENSOR 10W 830 IP65 BK	4099854489426	65	04	105	>80	-20...+40	-	>0.85	0.190 kg	20000
FL LUX SENSOR 10W 840 IP65 BK	4099854489440	65	04	105	>80	-20...+40	-	>0.85	0.190 kg	20000
FL LUX SENSOR 10W 865 IP65 BK	4099854489464	65	04	105	>80	-20...+40	-	>0.85	0.190 kg	20000
FL LUX SENSOR 20W 830 IP65 BK	4099854489549	65	04	105	>80	-20...+40	-	>0.90	0.248 kg	20000
FL LUX SENSOR 20W 840 IP65 BK	4099854489587	65	04	105	>80	-20...+40	-	>0.90	0.248 kg	20000
FL LUX SENSOR 20W 865 IP65 BK	4099854489600	65	04	105	>80	-20...+40	-	>0.90	0.248 kg	20000
FL LUX SENSOR 30W 830 IP65 BK	4099854489686	65	04	105	>80	-20...+40	-	>0.90	0.394 kg	20000
FL LUX SENSOR 30W 840 IP65 BK	4099854489709	65	04	105	>80	-20...+40	-	>0.90	0.394 kg	20000
FL LUX SENSOR 30W 865 IP65 BK	4099854489723	65	04	105	>80	-20...+40	-	>0.90	0.394 kg	20000
FL LUX SENSOR 50W 830 IP65 BK	4099854489808	65	04	105	>80	-20...+40	-	>0.90	0.595 kg	20000
FL LUX SENSOR 50W 840 IP65 BK	4099854489822	65	04	105	>80	-20...+40	-	>0.90	0.595 kg	20000
FL LUX SENSOR 50W 865 IP65 BK	4099854489846	65	04	105	>80	-20...+40	-	>0.90	0.595 kg	20000



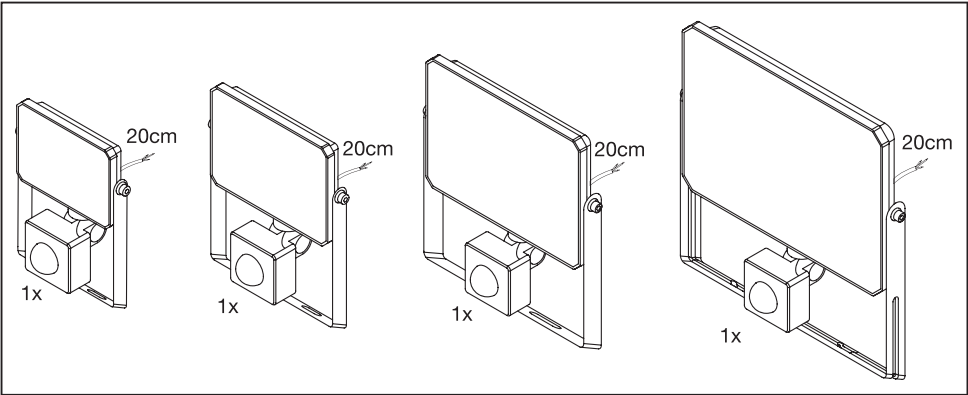


 
 
 
	L x W x H [mm]
FLOODLIGHT LUX SENSOR 10W	102 x 134 x 52
FLOODLIGHT LUX SENSOR 20W	124 x 151 x 52
FLOODLIGHT LUX SENSOR 30W	159 x 175 x 52
FLOODLIGHT LUX SENSOR 50W	206 x 208 x 54

FLOODLIGHT LUX SENSOR

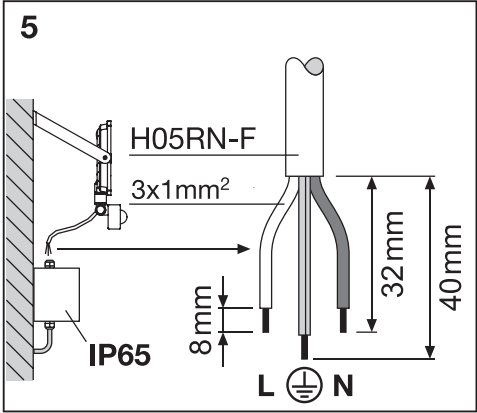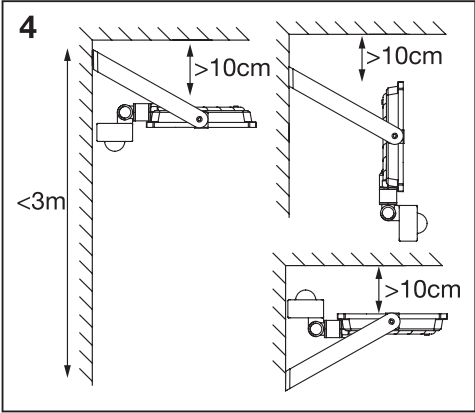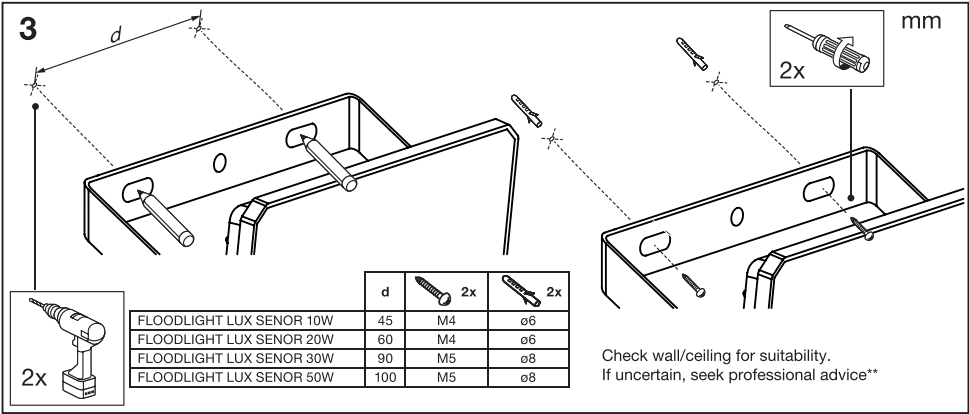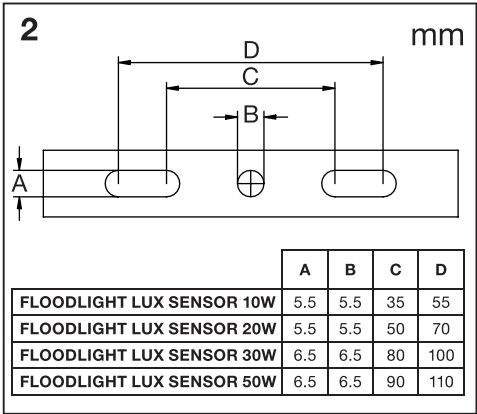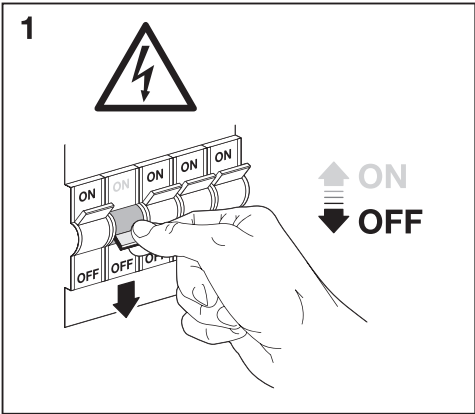

OSRAM

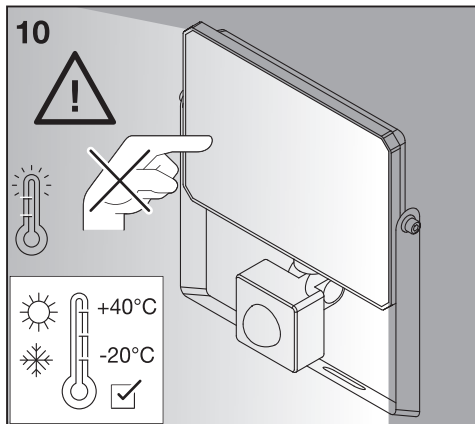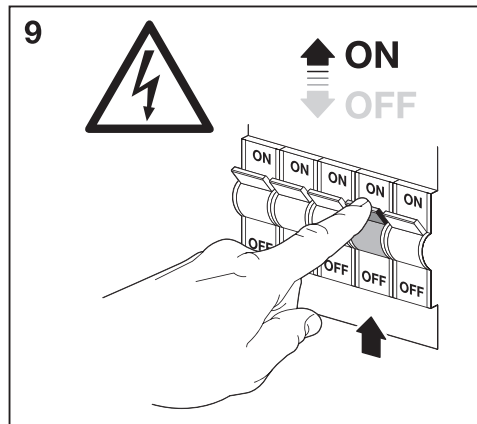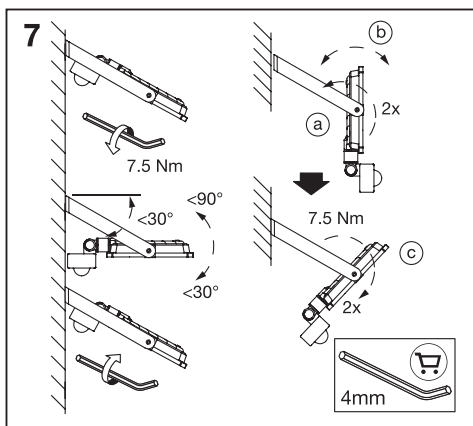

** 	C-10A	B16A	C-16A
			
FLOODLIGHT LUX SENSOR 10W	134	164	215
FLOODLIGHT LUX SENSOR 20W	90	145	145
FLOODLIGHT LUX SENSOR 30W	59	94	94
FLOODLIGHT LUX SENSOR 50W	35	56	56


** Ⓢ Eignung der Wand/Decke prüfen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, lassen Sie sich beraten. Ⓢ Vérifiez l'adéquation du mur/plafond. En cas d'incertitude, demandez conseil à un professionnel. Ⓢ Controllare l'idoneità della parete o del soffitto. In caso di dubbi, consultare un professionista. Ⓢ Compruebe la idoneidad de la pared o techo. Si no está seguro, busque asesoramiento profesional. Ⓢ Verifique a adequação da parede/teto. Se não tiver a certeza, procure aconselhamento profissional. Ⓢ Ελέγξτε τον τοίχο/την οροφή ως προς την καταλληλότητα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ζητήστε επαγγελματική συμβουλή. Ⓢ Controleer wand/plafond op geschiktheid. Als u niet zeker bent, vraag dan professioneel advies. Ⓢ Kontrollera vägg/tak för lämplighet. Om du är osäker, sök professionell rådgivning. Ⓢ Tarkista seinän/katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta. Ⓢ Sjekk om veggen/taket egner seg. Oppsøk profesjonell rådgivning dersom du er usikker. Ⓢ Kontrollér væg/loft for egnethed. Hvis du er usikker, skal du søge professionel rådgivning. Ⓢ Zkontrolujte vhodnost stěny/stropu. Pokud si nejste jisti, vyhledejte odbornou radu. Ⓢ Проверьте стену/потолок на пригодность. Если у вас есть сомнения, обратитесь за профессиональной консультацией. Ⓢ Ellenőrizze a fal/mennyezet alkalmasságát. Ha bizonytalan, kérjen szakszertű tanácsot. Ⓢ Sprawdź, czy ściana/sufit nadaje się do montażu. W razie wątpliwości zasięgnij porady wykwalifikowanej osoby. Ⓢ Skontrolujte vhodnost steny/stropu. Ak si nie ste istí, vyhľadajte odbornú pomoc. Ⓢ Preverite primernost stene/stropa. Če niste prepričani, poiščite nasvet strokovnjaka. Ⓢ Duvarın/tavanın uygun olup olmadığını kontrol edin. Emin değilseniz uzman bir kişiden destek alın. Ⓢ Proverite prikladnost zida/stropa. Ako niste sigurni, potražite stručni savjet. Ⓢ Verificați dacă perețele/tavanul este adecvat. În caz de incertitudine, solicitați consultanță de specialitate. Ⓢ Проверяйте пригодността на стената/тавана. Ако не сте сигурни, потърсете професионален съвет. Ⓢ Kontrolli seinale/lakke sobivust. Kahtluse korral küsi professionaalilt nõu. Ⓢ Patikrinkite sienos/lubų tinkamumą. Jei kyla abejonų, kreipkitės į specialistą. Ⓢ Pārbaudiet sienu/griestu piemērotību. Neskaidribu gadījumā meklējiet profesionālu padomu. Ⓢ Proverite pogodnost zida/plafona. Ako niste sigurni, potražite stručni savet. Ⓢ Перевірте відповідність стіни/стелі. Якщо ви не впевнені, зверніться за професійною консультацією. Ⓢ Қабырғаның/төбөнің жарамдылығын тексеріңіз. Егер сенімді болмасаңыз, кәсіби кеңеске жүгініңіз.



Raccolta Carta
Verifica le disposizioni
del tuo comune.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

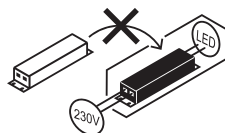

LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

© LEDVANCE Ltd, Sterling House, 810
Mandarin Court, Warrington, Cheshire,
WA1 1GG, United Kingdom

C10449057
G11218540v1
11.02.25