



Das 67-W-USB-Ladegerät ist das perfekte Zubehör, um Ihre batteriebetriebenen Geräte wie Tablets, Smartphones oder Booster schnell und effizient aufzuladen. Mit einer Leistung von 67 W ermöglicht es ein ultraschnelles Aufladen für kompatible Geräte. Sein USB-C-Ausgang, ein universeller Standard, passt zu den meisten Geräten und bietet so eine optimale Konnektivität.

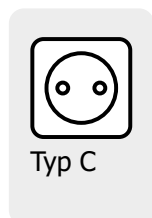

Sortierung USB-Typ C

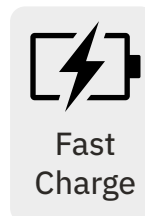

Kompatibilität mit GYS-Produkten

085879 NOMAD POWER PRO 901 FC

Eingang	100-240 V
Ausgang	5 / 9 / 12 / 15 V $\overline{\overline{\overline{\quad}}}$ 3 A 20 V $\overline{\overline{\overline{\quad}}}$ 3.35 A
Max. Ausgangsleistung	67 W



Das Gerät ist für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Es darf nicht dem Regen ausgesetzt werden.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung oder Wissen benutzt werden, wenn sie angemessen beaufsichtigt werden oder wenn ihnen Anweisungen zur sicheren Benutzung des Geräts gegeben wurden und sie sich der Gefahren bewusst sind, die damit verbunden sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Nutzer sollte nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.

Anschluss



Gerät der Klasse II.

Der Anschluss an das Stromnetz muss gemäß den nationalen Installationsvorschriften erfolgen.

Vorschriften



- Gerät entspricht den europäischen Richtlinien.
- Die Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Website.



- Hardware, die den britischen Anforderungen entspricht.
- Die britische Konformitätserklärung ist auf unserer Website verfügbar.



- Material, das den marokkanischen Normen entspricht.
- Die C_M (CMIM)-Erklärung zur Konformität ist auf unserer Website verfügbar.