


Aquila®

Deutsch

Elektrische Luftpumpe

Gebrauchsanweisung

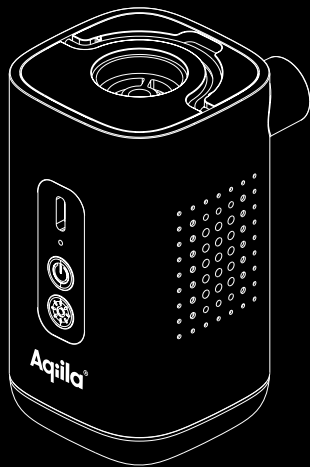

Modell: Airbird C2

Elektrische Luftpumpe

Vielen Dank für den Kauf dieser elektrischen Pumpe. Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie sie gut für zukünftige Referenz auf.



1. Lieferumfang

1 x Elektrische Luftpumpe
3 x Düsen (Klein/Mittel/Groß)
1 x Vakuumventil
1 x USB-C Ladekabel
1 x Gebrauchsanweisung
1 x Aufbewahrungstasche

2. Technische Daten

Integrierter Lithium Akku:	2x1200 mAh / 7,4V / 8,8 Wh
USB Aufladung:	5V-2A
Maximale Leistung:	35W
Luftdruck:	3-4 kPa
Betriebstemperatur:	-10 ~ 45 °C
Luftstrom ohne Last:	180-200L / min
Abmessungen:	50x50x87.8mm
Gewicht:	161g

3. Übersicht

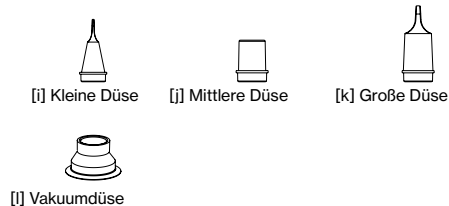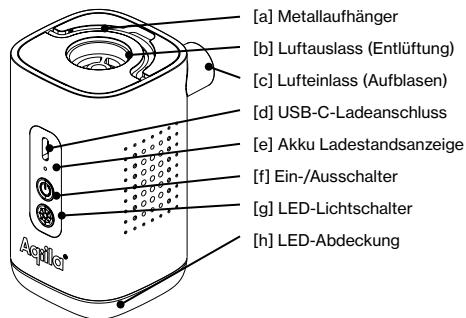

4. Bedienung

4.1 Ein-/Ausschalten

Einschalten: Halten Sie die Taste [f] 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Akkuanzeige leuchtet. Der Kompressor startet erfolgreich.
Ausschalten: Erneut 3 Sekunden gedrückt halten, um den Kompressor auszuschalten.

4.2 Aufpumpen/Entleeren

Start: Drücken Sie kurz auf die Taste [f], um das Aufpumpen oder Entleeren zu starten.
Stopp: Erneut auf Taste [f] drücken, um den Vorgang zu beenden.

4.3 Düsen montieren

Für aufblasbare Produkte:

Wählen Sie die passende Düse und befestigen Sie diese oben (b) zum Entleeren. Wählen Sie die passende Düse und befestigen Sie diese seitlich (c) zum Aufpumpen.



Für Vakuumbeutel:

Verwenden Sie die mittlere Düse [j] und das Vakuumventil [I] und befestigen Sie diese oben (b).




Hinweis: Wenn Sie die kleine Düse verwenden, muss das Ventil des Schwimmspielzeugs mit der Düsenspitze geöffnet werden (wie unten gezeigt)




Kleines Ventil
Verwenden Sie die Spitze der kleinen Düse, um das Ventil von aufblasbaren Artikeln zu öffnen.

Erstes Ventil öffnen und verwenden Sie die mittlere Düse zum Aufpumpen.

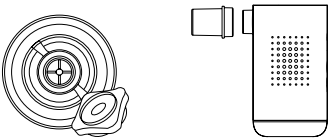

Öffnen Sie das zweite Ventil öffnen und verwenden Sie die mittlere Düse sowie das Vakuumventil, um schneller aufzupumpen (wie unten gezeigt).

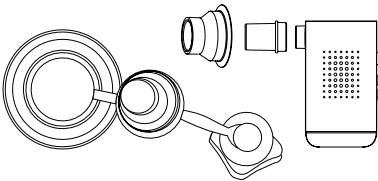


4.4 LED-Licht

Tippen Sie auf Taste [g], um die LED-Leuchte einzuschalten. Es gibt drei Modi: Schwach, stark und SOS. Im SOS-Modus erneut auf [g] tippen, um die Leuchte auszuschalten.

4.5 Metallaufhänger

Nach dem Einschalten der LED-Leuchte den Ring [a] hochziehen, um den Kompressor als Nachtlampe aufzuhängen.

5. Aufladen

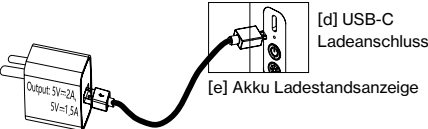

Lademodus:

Rotes Licht: unter 90 %
Grünes Licht: 90–100 %

Während Nutzung/Standby:

Rotes Licht: unter 30 %
Grünes Licht: 30–100 %

6. Sicherheitshinweise

- *Verwenden Sie den Kompressor nicht bei Störungen – prüfen Sie das Gerät vor Gebrauch.
- *Stellen Sie sicher, dass der Lufteinlass frei ist.
- *Das Gerät kann heiß werden oder ungewöhnliche Geräusche erzeugen. Schalten Sie es aus und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es erneut verwenden.
- *Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- *Von brennbaren Stoffen und explosiven Materialien fernhalten.
- *Kontakt mit Feuchtigkeit, Sand, Stößen und Stürzen vermeiden.
- *Nicht an sehr kalten oder heißen Orten lagern.
- *Da das Gerät einen Lithium-Akku enthält, darf es nicht ins Feuer geworfen oder achtlos entsorgt werden.
- *Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.



Benötigen Sie das Handbuch in Ihrer Sprache?

Besuchen Sie aqila.eu, um das Handbuch herunterzuladen.

Aquila®

Kontakt aufnehmen: www.aquila.eu | hello@aqila.eu

Kontakt: GPBM Nordic AB | Sörredsvägen 113 | 418 78
Gothenburg | Sweden
Kontakt: Brands Services B.V. | Florijn 14-16 5751 PC
Deurne | The Netherlands

