

EQUINOX 700 | 900

**ALLE METALLE. ALLE BÖDEN.
ALLEZEIT.**

POWERED BY **Multi-IQ**
Minelab Simultaneous Multi-Frequency

■ HOCHAUFLÖSENDE ZIEL-IDs

119 Ziel-IDs (99 nicht eisenhaltige und 20 eisenhaltige)

■ ZIELTRENNUNG

Passen Sie die Wiederherstellungsgeschwindigkeit und die Eisentendenz an, um Müll von Schätzen zu trennen

■ ÜBERRAGENDE DETEKTION IN JEDEM GELÄNDE

Suchmodi Park, Feld, Strand und Gold (nur 900)

■ HÖCHSTE PRÄZISION

Stabile IDs in der Tiefe & Pinpoint-Modus

■ AUDIO-STEUERUNG

5 Audiomodi mit Konfigurationsmöglichkeiten

■ LAUTER UND KLARER TON

Drahtlose Kopfhörer mit niedriger Latenz, integrierter Lautsprecher (im Lieferumfang enthalten), kabelgebundene Kopfhörer und wasserdichte Kopfhörer (Zubehör)

■ EINZELFREQUENZ-OPTIONEN

700: 4/5/10/15 kHz | 900: 4/5/10/15/20/40 kHz

■ BELEUCHTUNG UND VIBRATION

Control-Pod-Taschenlampe, Display mit roter Hintergrundbeleuchtung, hintergrundbeleuchtetes Tastenfeld und Handgriffvibration



**HOCHAUFLÖSENDE
ZIEL-IDs**
(119 Ziel-IDs)



**ROBUST UND
KOMPAKT**
(3 Jahre Garantie)



**WASSERDICHT
BIS 5 M**
(IP68)



PERFORMANCE // IS EVERYTHING®

WAS WURDE VERBESSERT?

EQU|NOX 700 | 900

EQU|NOX 600 | 800

Ziel-IDs



119: 99 nicht-eisenhaltige und 20 eisenhaltige



50: 40 nicht-eisenhaltige und 10 eisenhaltige

Zieltrennung




Großartige Zieltrennung (aufgerüstet)




Gute Zieltrennung

Vollständig wasserdicht

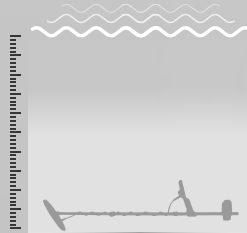

5 m IP68

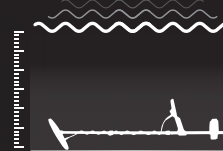

3 m

Robust und kompakt



- Zusammengeklappt: 61 cm
- Gestänge aus Kohlefaser
- 3-fach verstellbare Armstütze



- Zusammengeklappt: 107 cm
- Aluminium- und Glasfasergestänge
- Armstütze
- Komplett verstellbare

Mitgelieferte Kopfhörer



700 | 900

Drahtlose Kopfhörer mit niedriger Latenz



600

Kopfhörer mit Kabel und 3,5-mm-Anschluss



800


Bluetooth® aptX™ Kopfhörer mit niedriger Latenz

Mitgelieferte Spulen



700

NEUE EQX|11 Doppel-D Spule mit Gleitplatte

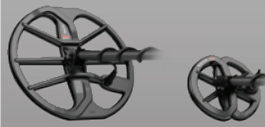

900

NEUE EQX|11 Doppel-D-Spule mit Gleitplatte und EQX|06 Doppel-D-Spule



600 | 800

EQX 11 Doppel-D-Smart-Spule mit Gleitplatte

Zusätzliche Merkmale

Tastatur-Hintergrundbeleuchtung, rote LCD-Hintergrundbeleuchtung, Taschenlampe, Handgriff-Vibration



Weißer LCD-Hintergrundbeleuchtung



DER VORTEIL VON MINELAB MULTI-IQ®

Warum Multi-IQ? Weil Sie mit der revolutionären Multi-IQ-Technologie von Minelab die kombinierte Leistung mehrerer Detektoren in einem Gerät bekommen – und alle arbeiten gleichzeitig für Sie. Einfach einschalten und loslegen. Nichts bleibt unentdeckt und kein Terrain ist tabu. Silber, Gold oder Schmuck. Park, Feld oder Strand. Entdecken Sie die Leistung des EQUINOX 700 & 900 mit Minelab Multi-IQ-Technologie.

ALLE METALLE. ALLE BÖDEN. ALLEZEIT.



Technische Daten

EQUINOX 700

EQUINOX 900

Suchmodi	Park, Feld, Strand	Park, Feld, Strand, Gold
Allmetall-Schnelltaste	Ja	
Benutzerdefinierte Suchprofile	6	8
Benutzerprofil Taste	Nein	Ja
Betriebsfrequenzen [kHz]	Multi, 4, 5, 10, 15	Multi, 4, 5, 10, 15, 20, 40
Rauschunterdrückung	Auto (19 Kanäle)	Auto (19 Kanäle), Manuell
Bodenabgleich	Auto, Manuell, Nachführung	
Empfindlichkeit	1 bis 25	1 bis 28
Objektlautstärke	0 bis 25	
Schwellenwert	0 bis 25	
Schwellenwert-Tonhöhe	Fest	0 bis 25
Ziel-Identifizierung [TID]	Notch-Unterscheidung mit 119 Segmenten: Eisenhaltig: -19 bis 0 Nicht eisenhaltig: 1 bis 99	
Objekttöne	1, 2, 5, Alle Töne [At], Tiefe [dP]	
Tonbruch	Eisenhaltig [t1]	Eisenhaltig, Nicht eisenhaltig [t1, t2, t3, t4]
Tonhöhe	Ton 1 einstellbar: 0 bis 25	Alle Töne einstellbar: 0 bis 25
Tonlautstärke	Ton 1 einstellbar: 0 bis 25	Alle Töne einstellbar: 0 bis 25
Wiederherstellungsgeschwindigkeit	1 bis 3	1 bis 8
Eisentendenz	0 bis 3	0 bis 9
Tiefenanzeige	5 Stufen	5 Stufen
Unterscheidungssegmente	119 Segmente	
Pinpoint-Modus (Exaktortung)	Ja	
Wireless Audio	Ja	
Länge [ca.]	Zusammengeklappt: 61 cm Ausgeklappt: 144 cm	
Gewicht	1,27 kg	
Display	Monochrom-LCD	
Hintergrundbeleuchtung von Display und Tastatur [rot]	Aus, Hoch, Niedrig	Aus, Hoch, Mittel, Niedrig
Taschenlampe	Ein, Aus	
Vibration	Ein, Aus	
Im Lieferumfang enthaltene Spule	EQX11 11"-Doppel-D-Spule mit Gleitplatte	EQX11 Runde 11"-Doppel-D-Spule mit Gleitplatte und EQX06 Runde 6"-Doppel-D-Spule mit Gleitplatte
Audio-Ausgang	Integrierter Lautsprecher, Kabelgebundene 3,5-mm-Kopfhörer, Kabellose Kopfhörer	
Mitgelieferte Kopfhörer	Minelab ML 85 drahtloser Kopfhörer mit niedriger Latenzzeit	
Akku	3,7 V / 5100 mAh Interner Lithium-Ionen-Akku	
Weiteres im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Kurzanleitung, Bildschirmschutz, Ladekabel	
Wasserdicht	5 m IP68	
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C	
Lagertemperatur	-20 °C bis +70 °C	
Schlüsseltechnologien	Multi-IQ®	

Im Lieferumfang enthalten



EQX11™ Spule mit Gleitplatte
Runde 11"-Doppel-D-Spule
– Wasserdicht bis 5 m



Drahtlose Kopfhörer mit
niedriger Latenz



Ladekabel



Kurzanleitung

Erhältlich



EQX06™ Spule mit Gleitplatte
Runde 6"-Doppel-D-Spule
– Wasserdicht bis 5 m
(im Lieferumfang des EQUINOX
900 enthalten)



DC-Autoladegerät
Autoladegerät mit 2 USB-Anschlüssen



EQX15™ Spule mit Gleitplatte
Elliptische 15"x12"-Doppel-D
– Wasserdicht bis 5 m



Kopfhörer-Adapter
6,35 mm an 3,5 mm



Wasserdichte
Kopfhörer

MINELAB®, EQUINOX®, MULTI-IQ®, EQX06™, EQX11™ und EQX15™ sind Marken von Minelab Electronics Pty. Ltd. Die Bilder und Grafiken in dieser Broschüre dienen nur zur Veranschaulichung. Die Produktkonfiguration kann von der gezeigten Konfiguration abweichen. Ausführliche Anweisungen zur Bedienung finden Sie im Handbuch.